



Finishing Tools 表面修整类工具




锉刀 102

锉刨 105

金刚石整形锉 103

刨片 105

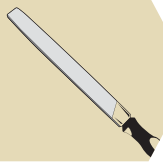

Finishing Tools 表面修整类工具

21-122-5-11 刨




产品详情请见 90 页

Finishing
表面修整类工具

• 锋利

特殊齿型设计，有效提高切削水平。

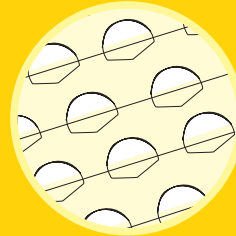


• 多功能


刨削木头、乙烯树脂、玻璃纤维、塑胶、软金属类等材料。



木头

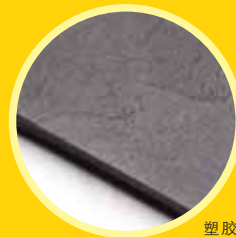

塑胶

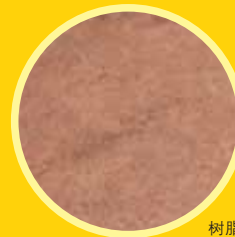


树脂

锉刀

- 采用含铬0.6%的专用合金材料, 经特殊热处理使锉刀表面硬度更高, 使用寿命更长。
- 特殊齿型设计, 使锉齿更锋利, 有效提高切削水平, 使用寿命比普通锉刀提高一倍以上。
- 锉刀表面特殊加工工艺, 使锉齿更均匀、平整, 加工出的工件表面质量更高。
- 以工学原理设计的PP+TPR双材料手柄, 使用更舒适。

锉刀使用寿命及锉削测试:
执行标准 BS 498:1960工业锉刀标准
X轴为锉削次数
Y轴为锉削量 (单位: cm³)

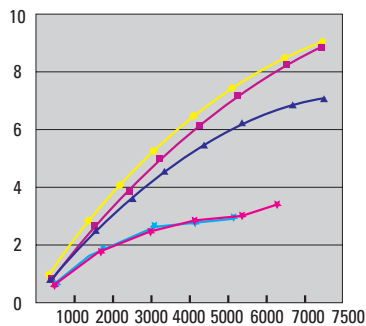

—●— 史丹利 —●— 国产品牌a
—●— 欧洲品牌 —●— 国产品牌b
—●— 日本品牌

粗齿平锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-340-28	6	260	12
22-341-28	8	310	12
22-342-28	10	360	12
22-343-28	12	410	6

中齿平锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-344-28	6	260	12
22-345-28	8	310	12
22-346-28	10	360	12
22-347-28	12	410	6

细齿平锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-348-28	6	260	12
22-349-28	8	310	12
22-350-28	10	360	12
22-351-28	12	410	6

粗齿半圆锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-352-28	6	260	12
22-353-28	8	310	12
22-354-28	10	360	12
22-355-28	12	410	6

中齿半圆锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-356-28	6	260	12
22-357-28	8	310	12
22-358-28	10	360	12
22-359-28	12	410	6

细齿半圆锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-360-28	6	260	12
22-361-28	8	310	12
22-362-28	10	360	12
22-363-28	12	410	6

中齿方锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-368-28	6	260	12
22-369-28	8	310	12
22-370-28	10	360	12
22-371-28	12	410	6

中齿圆锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-380-28	6	260	12
22-381-28	8	310	12
22-382-28	10	360	12
22-383-28	12	410	6

粗齿三角锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-388-28	6	260	12
22-389-28	8	310	12
22-401-28	10	360	12
22-402-28	12	410	6

中齿三角锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-403-28	6	260	12
22-404-28	8	310	12
22-405-28	10	360	12
22-406-28	12	410	6

细齿三角锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-407-28	6	260	12
22-408-28	8	310	12
22-409-28	10	360	12
22-410-28	12	410	6

链锯锉



件号	规格(英寸)	长度(mm)	齿数
22-415-28	11/64	300	12
22-416-28	3/16	300	12
22-417-28	7/32	300	12

断丝取出器



- 采用Cr-Mo钢经热处理而成
- 快速便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓及大头钉等。

件号	规格	数量
94-171-22	3,6,8,11,14mm	5

金刚石整形锉

- 锉体采用优质45号钢锻造,表面由高强度的人造钻石电镀而成,耐磨损、效率高。
- 本产品适用于锉削硬度高的金属,如硬质合金、经过淬火或渗氮的工具、合金钢刀具、模具和工夹具等,也可用于硬度较高而脆的非金属材料的加工,如玻璃、陶瓷、珠宝玉器等。
- 手柄双色沾塑,使用舒适美观。

3件套金刚石锉刀(3x140mm)



- 锉刀规格:3x140mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	断面形状	名称	数量
	22-327		平头扁锉	
22-321-23	22-328		尖头半圆锉	10
	22-329		尖头圆锉	

3件套金刚石锉刀(4x160mm)



- 锉刀规格:4x160mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	断面形状	名称	数量
	22-330		平头扁锉	
22-323-23	22-331		尖头半圆锉	10
	22-332		尖头圆锉	

- 锉刀规格:5x180mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	产品编号	断面形状	名称	数量
	22-333		平头扁锉	
22-325-23	22-334		尖头半圆锉	10
	22-335		尖头圆锉	

10件套金刚石锉刀(3x140mm)



- 锉刀规格:3x140mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	名称	数量
		平头扁锉	
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头等边三角锉	
22-322-23		尖头圆锉	10
		尖头双边圆扁锉	
		尖头刀型锉	
		尖头单面三角锉	
		尖头扁圆锉	
		尖头椭圆锉	

10件套金刚石锉刀(4x160mm)



- 锉刀规格:4x160mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	名称	数量
		平头扁锉	
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头等边三角锉	
22-324-23		尖头圆锉	10
		尖头双边圆扁锉	
		尖头刀型锉	
		尖头单面三角锉	
		尖头扁圆锉	
		尖头椭圆锉	

5件套金刚石锉刀(5x180mm)



- 锉刀规格:5x180mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	名称	
22-326-23		平头扁锉	10
		尖头半圆锉	
		尖头方锉	
		尖头等边三角锉	
		尖头圆锉	

金刚石尖头圆锉刀(3x140mm)



- 锉刀规格:3x140mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-329-23		3.2	3.2	3

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-329-23	50	140	

金刚石平头扁锉刀(5x180mm)



- 锉刀规格:5x180mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-333-23		9.9	2	5

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-333-23	70	180	

金刚石平头扁锉刀(3x140mm)



- 锉刀规格:3x140mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-327-23		5.5	1.5	3

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-327-23	50	140	

金刚石平头扁锉刀(4x160mm)



- 锉刀规格:4x160mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-330-23		7.9	1.8	4

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-330-23	50	160	

金刚石尖头半圆锉刀(5x180mm)



- 锉刀规格:5x180mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-334-23		9.2	3	5

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-334-23	70	180	

金刚石尖头半圆锉刀(4x160mm)



- 锉刀规格:4x160mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-331-23		7	2.5	4

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-331-23	50	160	

金刚石尖头半圆锉刀(3x140mm)



- 锉刀规格:3x140mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-328-23		5.5	1.9	3

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-328-23	50	140	

金刚石尖头圆锉刀(4x160mm)



- 锉刀规格:4x160mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:50mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-332-23		4.4	4.4	4

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-332-23	50	160	

金刚石尖头圆锉刀(5x180mm)



- 锉刀规格:5x180mm (圆杆直径x全长)
- 工作面长度:70mm
- 粒度:150目

件号	断面形状	宽度 (mm)	厚度 (mm)	柄径 (mm)
22-335-23		4.8	4.8	5

件号	工作面长 (mm)	长度(不含塑柄) (mm)	
22-335-23	70	180	

锉刨与刨片产品介绍

- 1、采用含铬0.6%的专用合金材料，经特殊热处理使锉刀表面硬度更高，使用寿命更长。
- 2、特殊齿型设计，使锉齿更锋利，有效提高切削水平，使用寿命比普通刨片提高一倍以上。
- 3、锉刨表面特殊加工工艺，使锉齿更均匀、平整，加工出的工件表面质量更高。
- 4、锉刨上孔洞设计，以便刨屑更易排出。
- 5、以工学原理设计的刨身，轻巧便利。
- 6、各种式样的刨片，可刨削木头、乙烯树脂、玻璃纤维、塑胶、软金属类材料。

刨片适用范围

刨片件号	21-293	21-393	21-299	21-508	21-398	21-515
硬木	•	•	•			
软木	•	•	•			
端面晶粒		•			•	
硬纸板	•		•			•
胶合板	•		•			•
芯块胶合板	•		•			•
乙炔基塑料	•	•	•		•	•
橡胶	•		•	•		•
石膏	•	•	•		•	
混凝土	•		•			•
CHALK粉笔	•		•			•
玻璃纤维	•		•			•
黄铜		•		•	•	
铅		•		•	•	
铝		•		•	•	
铜		•		•	•	
低碳钢/软钢	•		•	•	•	
塑胶材料		•	•	•		•
塑胶填充料	•	•	•		•	•
尼龙	•		•	•		•
油地毯	•		•			•

锉刨

明星产品




件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-122-5-11	300	12	12	2

锉刨



件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-104-5-11	150	6	6	6

 刨片



件号	适用锉刨型号			
21-299-5-11	21-103-5-11 / 21-122-5-11 / 21-295-5-11 / 21-296-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-299-5-11	250	10	39	1-1/2 12

锉刨



件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-115-5-11	185	7-1/8	7-1/8	6

锉刨



件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-102-5-11	305	12	12	6

刨片



件号	适用锉刨型号			
21-508-5-11	21-103-5-11 / 21-122-5-11 / 21-295-5-11 / 21-296-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-508-5-11	250	10	42	1-5/8 12

锉刨



件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-399-5-11	150	6	6	6

刨片



件号	适用锉刨型号			
21-293-5-11	21-103-5-11 / 21-122-5-11 / 21-295-5-11 / 21-296-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-293-5-11	250	10	42	1-5/8 12

刨片



件号	适用锉刨型号			
21-398-5-11	21-102-5-11 / 21-104-5-11 / 21-399-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-398-5-11	140	5-1/2	42	1-5/8 12

锉刨



件号	总长度		英寸(英寸)	英寸(英寸)
	毫米(mm)	英寸(英寸)		
21-103-5-11	270	11	11	6

刨片



件号	适用锉刨型号			
21-393-5-11	21-103-5-11 / 21-122-5-11 / 21-295-5-11 / 21-296-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-393-5-11	250	10	42	1-5/8 12

刨片



件号	适用锉刨型号			
21-515-5-11	21-115-5-11			
件号	长度		宽度	
	毫米(mm)	英寸(英寸)	毫米(mm)	英寸(英寸)
21-515-5-11	63	2-1/2	42	1-5/8 12