


# P-touch®

## 3600/9600

### BENUTZERHANDBUCH

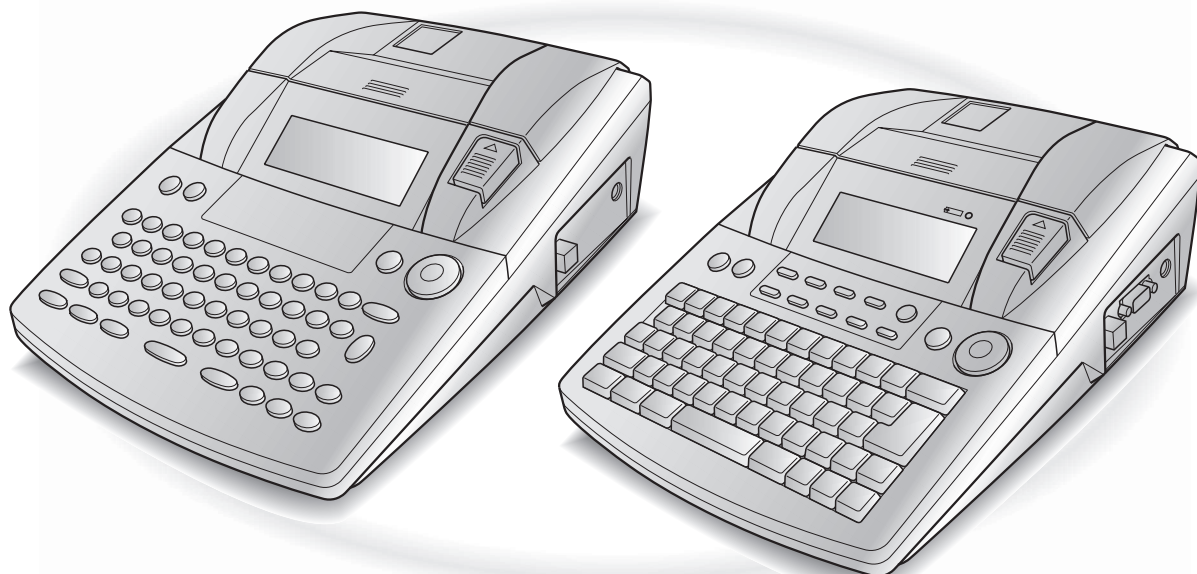

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme Ihres P-touch.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch griffbereit zum Nachschlagen auf.

# Einführung

Mit dem Brother P-touch 3600/9600 lassen sich Etiketten für die verschiedensten Zwecke erstellen. Durch die Vielseitigkeit des Gerätes können Sie zwischen unterschiedlichen Schriftarten und Druckstilen wählen und verschiedene Rahmenarten für Ihre Etiketten verwenden. Außerdem sind viele farbige Schriftbänder in unterschiedlichen Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm und 36 mm) sowie in markanten Farben erhältlich, so dass Sie Ihre Etiketten zweckmäßig und abwechslungsreich gestalten können.

Im Büro, in der Fabrik, im Labor und zu Hause können Sie mit dem PT-3600/9600 überall professionell Übersicht und Ordnung schaffen.

Obwohl das Gerät leicht zu bedienen ist, sollten Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam lesen, um alle Funktionen optimal nutzen zu können. Bewahren Sie es sorgfältig auf, damit Sie auch später darin nachschlagen können..

## HINWEIS

Beim Einschalten sowie beim Drucken mit dem P-touch sind Geräusche zu hören. Dies ist normal und weist nicht auf eine Fehlfunktion hin.

## Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Die Firma Brother Industries, LTD.

1-1-1, Kawagishi, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8562, Japan

bestätigt, dass das Beschriftungssystem P-touch 3600/9600 den folgenden Bestimmungen entspricht:

EMC: EN 55022:1998 Klasse B  
EN 55024:1998  
EN 61000-3-2:1995  
EN 61000-3-3:1995

und mit den Richtlinien ECD 89/336/EEC (gemäß der Änderung 91/263/EEC und 92/31/EEC) übereinstimmt. Der mitgelieferte Netzadapter stimmt mit den Bestimmungen EN 60950 überein und entspricht den Schwachstrom-Richtlinien LVD 73/23/EEC.

Herausgegeben von:

BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
P & H company  
Development DIV.

# KURZANLEITUNG

## Text eingeben

Leerzeichen eingeben	Leertaste
Einfügemodus ein-/aus-schalten	
Großbuchstaben	bzw.  + Buchstabentaste drücken
Mehrere Großbuchstaben (Caps-Modus ein-schalten)	→ Buchstabentaste drücken
Kleinbuchstabe im Caps-Modus eingeben	bzw.  + Buchstabentaste drücken
Akzentbuchstabe	<p> → Buchstabentaste drücken</p> <p>ODER</p> <p> +  → Buchstabe eingeben (ODER  → Buchstabe mit </p> <p>bzw.  wählen → mit  (ODER  bzw. ) Buchstaben wählen →  drücken (ODER )</p> <p>ODER</p> <p> bzw.  → Buchstabe eingeben</p>
Symbole	<p><b>SYMBOL</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  drücken) → Symbolkategorie mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →</p> <p>Symbol mit  (ODER mit  bzw. ) wählen → </p>
Neue Zeile	
Neuer Block	+
Barcode eingeben	<p><b>BARCODE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Barcode-Daten eingeben →  drücken (ODER )</p>
Sonderzeichen in Barcode einfügen	<p><b>BARCODE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) →  → mit  bzw.  Sonderzeichen wählen → </p>
Barcode-Parameter ändern	<p><b>BARCODE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) →  → mit  bzw.  Barcode-Parameter wählen → Einstellung mit  (ODER  bzw. ) wählen →  drücken (ODER )</p>



Euro-Konverter einstellen	<b>KONVERTER-SETUP</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Währung mit  (ODER mit  bzw.  ) wählen →  drücken (ODER  ) → Wechselkurs eingeben →  drücken (ODER  ) → Trennzeichen mit  (ODER mit  bzw.  ) wählen →  drücken (ODER  ) → Druckreihenfolge mit  (ODER mit  bzw.  ) wählen →  drücken (ODER  )
Umrechnung Euro <-> andere Währung	+  → mit  (ODER mit  bzw.  ) Umrechnungsrichtung wählen → umzurechnenden Wert eingeben →  (ODER  ) drücken

## Text bearbeiten

Zeichen löschen	ODER
Textzeile löschen	+
Text und Formate löschen	+  → <b>TEXT&amp;FORMAT</b> mit  bzw.  wählen →
Nur Text löschen	+  → <b>NUR TEXT</b> mit  bzw.  wählen →






 

 


 


 





 





 




 
 
 

 





 
 
 
 
 

 
## Text formatieren

Format für gesamten Text ändern	<b>ALLGEMEINES FORMAT</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Funktion mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) →  drücken (ODER  )
Format für einen Textblock ändern	Cursor mit , ,  bzw.  in den Textblock bewegen → <b>BLOCK-FORMAT</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Funktion mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) →  drücken (ODER  )
Format für eine Textzeile ändern	Cursor mit , ,  bzw.  in die Zeile bewegen → <b>LINIENFORMAT</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Funktion mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit  wählen, dann  drücken (ODER mit  bzw.  wählen) →  drücken (ODER  )










 

 

 
 

 
 






Schriftart ändern	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>FONT</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
Zeichengröße ändern	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>GRÖSSE</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
Zeichenbreite ändern	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>BREITE</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
Druckstil ändern	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>STIL1</b> bzw. <b>STIL2</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
Unter-/ausstreichen ein-/ausschalten	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>UNTER-/AUSSTR.</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
Rahmen einstellen	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIEN</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> + <math>\begin{matrix} \text{GLOBAL} \\   \\ 1 \text{ £} \end{matrix}</math>, <math>\begin{matrix} \text{BLOCK} \\ " \\ 11 \\ 2 \text{ £} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \text{ZEILE} \\ 5 \\ 3 \text{ °C} \end{matrix}</math> drücken) → <b>RAHMEN</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math> wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit <math>\begin{matrix} \uparrow \\ \text{ANF.} \end{matrix}</math> bzw. <math>\begin{matrix} \downarrow \\ \text{ENDE} \end{matrix}</math>) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER <math>\begin{matrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{matrix}</math>)</p>
















<p>Horizontale Ausrichtung des Textes ändern</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT</b> oder <b>LINIENFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  bzw.  bzw.  drücken) → <b>H.AUSRICH</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Etikettenrand ändern</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → <b>RAND</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Etikettenlänge ändern</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → <b>BANDLÄNGE</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Blockrand ändern</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT</b>, wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → <b>BLOCKRAND</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Blocklänge ändern</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT</b> bzw. <b>BLOCKFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  bzw.  drücken) → <b>BLOCKLÄNGE</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Spiegeldruck-Funktion</p>	<p><b>SPIEGL</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER <b>CODE</b> +  drücken) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Stempelmodus ein-/aus-schalten</p>	<p><b>CODE</b> + <b>S</b> → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>
<p>Umlaufdruck</p>	<p><b>ALLGEMEINES FORMAT</b> bzw. <b>BLOCKFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  bzw.  drücken) → <b>UMLAUF DR.</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER mit  bzw.  wählen) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw. ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER )</p>

    

## Vorlagen verwenden

 Phrasen bzw. Stempel mit einer Vorlage erstellen	<b>AUTOFORMAT</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → Vorlage mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  ) → Text in jede einzelne Zeile eingeben, dann <b>SET</b> (ODER  ) → weiter mit <b>1</b> , <b>2</b> , <b>3</b> bzw. <b>4</b>
<b>1</b> AUTOFORMAT-Vorlage drucken	<b>DRUCKEN</b> mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  )
<b>2</b> AUTOFORMAT-Vorlage bearbeiten	<b>FORTSETZEN</b> mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  ) → Text in jede einzelne Zeile eingeben, dann <b>SET</b> drücken (ODER  )
<b>3</b> Stil der AUTOFORMAT-Vorlage ändern	<b>STIL ÄNDERN</b> mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  ) → Stil mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  )
<b>4</b> AUTOFORMAT-Vorlage beenden	<b>BEENDEN</b> mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  ) → <b>SET</b> drücken (ODER  )

## Text drucken

  Layoutvorschau aufrufen	<b>LAYOUTVORSCHAU</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) (mit  bzw.  scrollen)
Autoschnitt-Funktion ändern	<b>AUTOSCHNITT</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → Einstellung mit <b>SET</b> (ODER mit  bzw.  ) wählen → <b>SET</b> drücken (ODER  )
Drucken mit aktueller Druckeinstellung	
Bandvorschub und 24 mm Band abschneiden	
Mehrere Exemplare drucken	<b>KOPIEN</b> mit <b>SET</b> wählen, dann <b>SET</b> drücken (ODER einfach <b>CODE</b> +  drücken) → Anzahl mit <b>SET</b> wählen (ODER Anzahl eingeben) (ODER mit  bzw.  wählen) → <b>SET</b> drücken (ODER  )



<p>Mehrere Exemplare mit automatischer Nummerierung drucken</p>	<p><b>ENDZAHL</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → Anfang des Nummerierungsfelds mit , ,  bzw.  wählen →  drücken (ODER ) → mit  bzw.  Ende des Nummerierungsfelds wählen →  drücken (ODER ) → Anzahl mit  (ODER  bzw. ) wählen →  drücken (ODER )</p>
---	---

## Speichern, aufrufen, löschen und drucken von Phrasen und Autoformaten

<p>Neue Phrase speichern</p>	<p><b>PHRASE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → ✓<b>SPEICH.</b> mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →  drücken (ODER ) → Speicherplatz-Nummer mit  (ODER mit  bzw. ) wählen → Namen eingeben →  drücken (ODER )</p>
<p>Gespeicherte Phrase aufrufen</p>	<p><b>PHRASE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → ✓<b>AUFRUFEN</b> mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →  drücken (ODER ) → Speicherplatz-Nummer mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →  drücken (ODER )</p>
<p>Gespeicherte Phrase löschen</p>	<p><b>PHRASE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → ✓<b>LÖSCHEN</b> mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →  drücken (ODER ) → Speicherplatz-Nummer mit  (ODER mit  bzw. ) wählen → mit Leertaste zum Löschen markieren (✓) →  drücken (ODER ) →  drücken (ODER )</p>
<p>Gespeicherte Phrase drucken</p>	<p><b>PHRASE</b> mit  wählen, dann  drücken (ODER einfach  +  drücken) → ✓<b>DRUCKEN</b> mit  (ODER mit  bzw. ) wählen →  drücken (ODER ) → Speicherplatz-Nummer mit  wählen (ODER mit  bzw. ) → mit Leertaste zum Löschen markieren (✓) →  drücken (ODER )</p>



# INHALTSVERZEICHNIS

## Kapitel 1

---

<b>Einführung .....</b>	<b>1</b>
<b>Allgemeine Beschreibung .....</b>	<b>2</b>
<i>Bedienungselemente .....</i>	<i>2</i>
<i>LC-Display.....</i>	<i>3</i>
<i>Tastatur .....</i>	<i>4</i>
<i>Hartschalenkoffer .....</i>	<i>5</i>

## Kapitel 2

---

<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>8</b>
<i>Netzadapter anschließen .....</i>	<i>9</i>
<i>P-touch ein-/ausschalten .....</i>	<i>9</i>
<i>Schriftbandkassette wechseln .....</i>	<i>9</i>
<i>P-touch an den Computer anschließen.....</i>	<i>11</i>
<i>Software und Treiber installieren .....</i>	<i>11</i>
<i>Benutzerhandbuch lesen .....</i>	<i>29</i>
<i>P-touch Editor 3.2 verwenden .....</i>	<i>30</i>
<i>P-touch Quick Editor verwenden .....</i>	<i>32</i>
<i>Programme und Druckertreiber deinstallieren .....</i>	<i>36</i>
<i>Etiketten verwenden .....</i>	<i>39</i>
<i>Stempel .....</i>	<i>40</i>

## Kapitel 3

---

<b>Funktionen .....</b>	<b>43</b>
<i>Grundfunktionen .....</i>	<i>44</i>
<i>Text eingeben .....</i>	<i>46</i>
<i>Text bearbeiten .....</i>	<i>54</i>
<i>Text formatieren .....</i>	<i>55</i>
<i>Drucken .....</i>	<i>72</i>
<i>Phrasen und Autoformat-Vorlagen speichern und aufrufen .....</i>	<i>76</i>

## Kapitel 4

---

<b>Geräteeinstellungen .....</b>	<b>85</b>
<i>Geräteeinstellungen .....</i>	<i>86</i>
<b>FEHLERMELDUNGEN IM DISPLAY .....</b>	<b>89</b>
<b>WAS TUN BEI STÖRUNGEN? .....</b>	<b>95</b>
<b>TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>99</b>

---

<b>Anhang .....</b>	<b>101</b>
<i>Symbole .....</i>	<i>102</i>
<i>Spezielle Barcode-Zeichen .....</i>	<i>105</i>
<i>Schriftarten .....</i>	<i>105</i>
<i>Zeichengrößen und Zeichenbreiten .....</i>	<i>106</i>
<i>Druckstile .....</i>	<i>108</i>
<i>Rahmen und Schattierung .....</i>	<i>110</i>
<i>Autoformat-Vorlagen .....</i>	<i>111</i>
<i>Druckstile für Autoformat-Vorlagen .....</i>	<i>114</i>
<b>STICHWORTVERZEICHNIS.....</b>	<b>115</b>
<b>ZUBEHÖR .....</b>	<b>119</b>

---

---

# Einführung


---

---


# Allgemeine Beschreibung


## Bedienungselemente

### P-touch 9600:

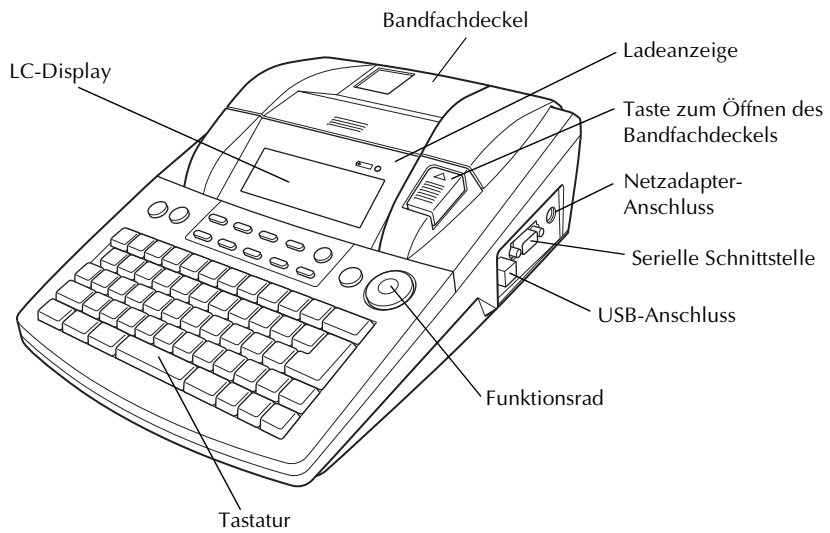


### P-touch 3600:

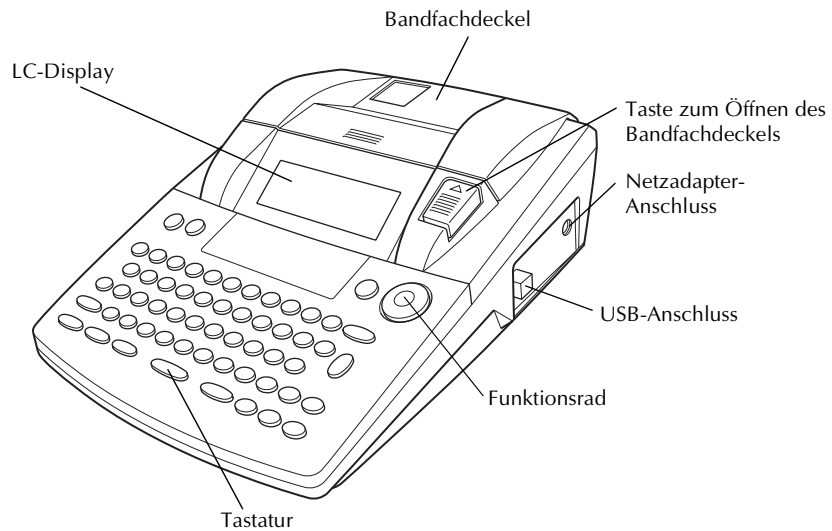

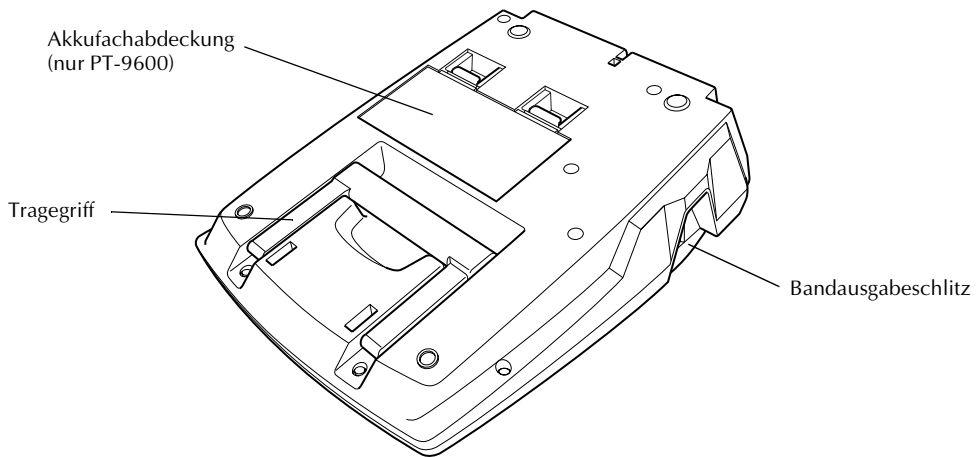


## LC-Display

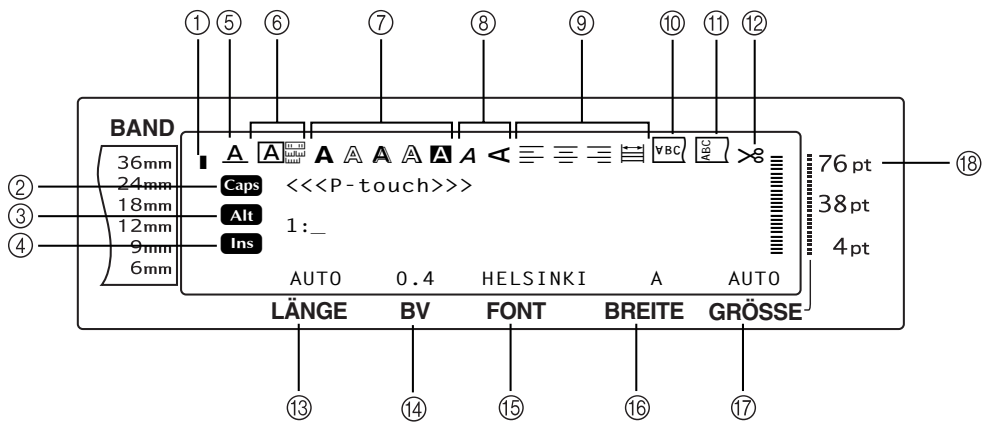


- |   |   |
|---|---|
| ① Bandbreite-Anzeige ⇒ S. 9                   | ⑩ Spiegeldruck-Anzeige ⇒ S. 68          |
| ② Caps-Anzeige ⇒ S. 46                        | ⑪ Umlaufdruck-Anzeige ⇒ S. 64           |
| ③ Alt-Anzeige ⇒ S. 47                         | ⑫ Autoschnitt-Anzeige ⇒ S. 72           |
| ④ Einfügemodus-Anzeige ⇒ S. 46                | ⑬ Bandlängen-Einstellung ⇒ S. 66        |
| ⑤ Unter-/Ausstreichen-Anzeige ⇒ S. 62         | ⑭ Randeinstellung (Bandvorlauf) ⇒ S. 65 |
| ⑥ Rahmen-Anzeige ⇒ S. 62                      | ⑮ Schrifteinstellung ⇒ S. 57            |
| ⑦ Stil1-Anzeige ⇒ S. 60                       | ⑯ Zeichenbreiten-Einstellung ⇒ S. 59    |
| ⑧ Stil2-Anzeige ⇒ S. 61                       | ⑰ Zeichengrößen-Einstellung ⇒ S. 58     |
| ⑨ Anzeige für Horizontale Ausrichtung ⇒ S. 63 | ⑱ Zeichengrößen-Anzeige ⇒ S. 58         |

# Tastatur

## P-touch 9600:

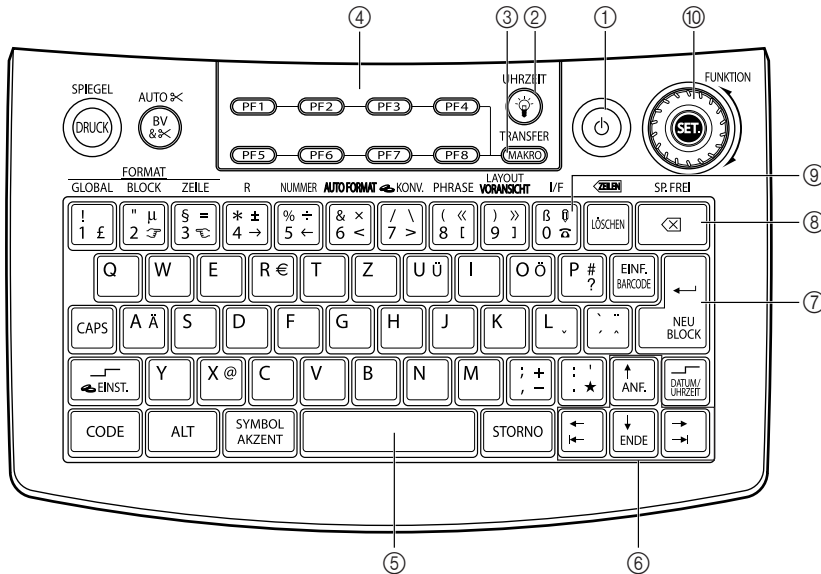


## P-touch 3600:

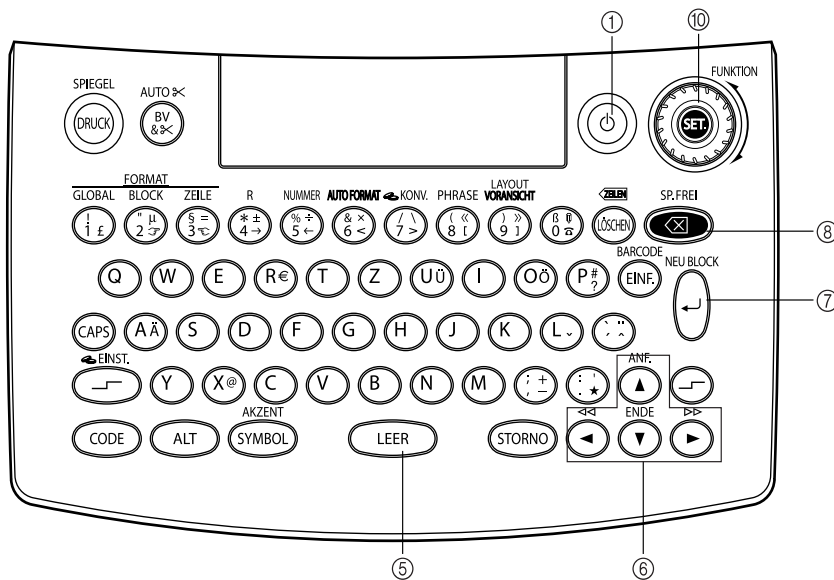

- ① Ein/Aus-Taste ⇒ S. 9
- ② Hintergrundbeleuchtung (nur P-touch 9600) ⇒ siehe Handbuch „Erweiterte Funktionen“
- ③ Makro-Taste (nur P-touch 9600) ⇒ siehe das Handbuch „Erweiterte Funktionen“
- ④ PF-Tasten (nur P-touch 9600) ⇒ siehe Handbuch „Erweiterte Funktionen“
- ⑤ Leertaste ⇒ S. 46
- ⑥ Cursortasten ⇒ S. 44
- ⑦ Eingabetaste ⇒ S. 45
- ⑧ Korrekturtaste ⇒ S. 54
- ⑨ Schnittstellentaste (nur P-touch 9600) ⇒ siehe Handbuch „Erweiterte Funktionen“
- ⑩ Funktionsrad ⇒ S. 45

## Hartschalenkoffer

Mit dem PT-9600 wird ein robuster Hartschalenkoffer geliefert. Für den PT-3600 ist ein Hartschalenkoffer als optionales Zubehör erhältlich. Im praktischen Koffer können der P-touch und das Zubehör griffbereit aufbewahrt und leicht transportiert werden. Auf Reisen können Sie den Koffer einfach öffnen und die gewünschten Beschriftungen komfortabel erstellen. Eine im Koffer auf der rechten Seite angebrachte Abdeckung schützt die Bandkassetten vor Staub. Diese Abdeckung kann abgenommen und an der linken Seite des Hartschalenkoffers befestigt als Auffangbehälter für neu ausgedruckte Beschriftungen verwendet werden.

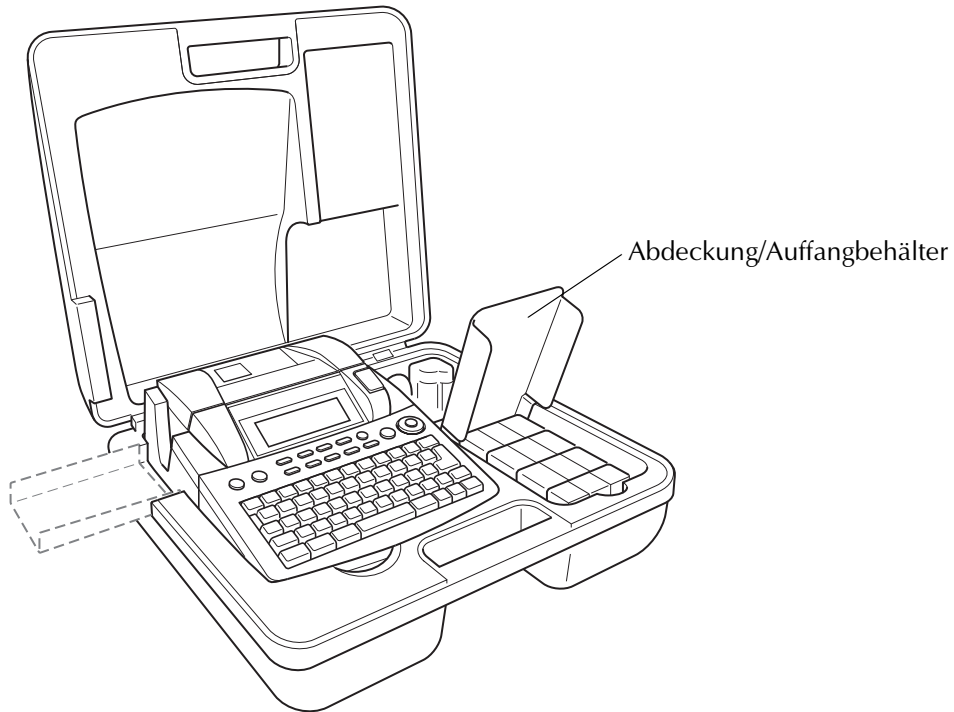



---


---

# Inbetriebnahme

---

---

# Allgemeine Hinweise

- **Verwenden Sie mit diesem Gerät nur die originalen Brother TZ-Schriftbänder. Benutzen Sie keine Bänder, die nicht mit dem Zeichen  gekennzeichnet sind.**
- Ziehen Sie niemals am Schriftband, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an extrem staubigen Plätzen. Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht und vor Nässe.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen und keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus.
- Lagern Sie die Bandkassetten nicht an Orten, an denen sie direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub ausgesetzt werden.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Gummi oder Kunststoff längere Zeit auf dem Gerät liegen, weil dadurch Flecken entstehen können.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Klinge der Schneidevorrichtung nicht berühren.
- Verwenden Sie nur den speziell für dieses Gerät entwickelten Netzadapter. Die Verwendung anderer Adapter führt zum Verlust des Garantieanspruches.
- Benutzen Sie für den P-touch 9600 nur den wiederaufladbaren Akku (Ni-MH), der speziell für dieses Gerät entwickelt wurde.
- Versuchen Sie nicht den Netzadapter auseinanderzubauen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen wollen, sollten Sie es vom Stromnetz trennen und beim P-touch 9600 auch den wiederaufladbaren Akku herausnehmen, um Schäden zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, den P-touch auseinanderzubauen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Datenkabel. Die Verwendung von anderen USB-Datenkabeln führt zum Verlust der Garantieansprüche.
- Verwenden Sie nur Original Brother Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung von Zubehör oder Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

## Netzadapter anschließen

Mit dem Netzadapter können Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen.

- ❶ Schließen Sie den Adapter an die Buchse an der rechten Seite des Gerätes an.
- ❷ Schließen Sie den Netzstecker an die nächstgelegene Netzsteckdose an.

### HINWEIS

- ☞ Verwenden Sie nur den speziell für dieses Gerät entwickelten Netzadapter.
- ☞ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, lösen Sie den Netzadapteranschluss.

## P-touch ein-/ausschalten

Die Ein/Aus-Taste (⏻) befindet sich in der rechten oberen Ecke der Tastatur. Wenn der Netzadapter-Anschluss des P-touch nicht gelöst wurde, zeigt das Display beim Einschalten den zuletzt eingegebenen Text an. Dadurch können Sie die Eingabe eines Textes unterbrechen und das Gerät ausschalten. Später können Sie dann die Arbeit fortsetzen, ohne dass der Text neu eingegeben werden muss.

Wenn der P-touch 9600 mit dem wiederaufladbaren Akku betrieben wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde.

- Drücken Sie ⏻, um den P-touch aus- bzw. einzuschalten.

### HINWEIS

- ☞ Ziehen Sie den Netzadapter nicht vom P-touch ab, solange das Gerät eingeschaltet ist, weil sonst die aktuell bearbeiteten Daten gelöscht werden. Schalten Sie stets den P-touch aus, bevor Sie den Netzadapteranschluss lösen.
- ☞ Wenn der P-touch über ein USB-Datenkabel mit einem Computer verbunden ist, schaltet er sich automatisch ab, wenn er 30 Minuten lang nicht benutzt, d. h. keine Taste gedrückt bzw. keine Funktion ausgeführt wurde.
- ☞ Wenn der P-touch über ein USB-Datenkabel mit einem Computer verbunden ist und vom Computer gesendete Daten druckt, schaltet er sich nicht automatisch aus.

### HINWEIS

- ☞ Wenn der P-touch 9600 über ein serielles Datenkabel mit einem Computer verbunden ist oder vom Computer gesendete Daten druckt, schaltet er sich nicht automatisch aus.


## Schriftbandkassette wechseln

Für dieses Gerät sind Schriftbandkassetten in vielen verschiedenen Farben und Bandbreiten erhältlich (siehe "Zubehör" auf Seite 119). Dadurch stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung von Etiketten und zur farblich sortierten Systematisierung von Beschriftungen zur Verfügung.

Die Schriftbandkassetten können leicht und schnell gewechselt werden, so dass Sie jederzeit in einer anderen Band- oder Schriftfarbe drucken können.

- ❶ Drücken Sie dazu die Taste zum Öffnen des Bandfachdeckels und klappen Sie den Deckel auf.

### P-touch 9600:

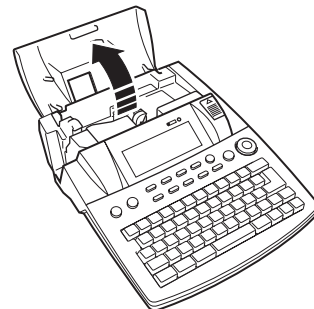

### P-touch 3600:



- ❷ Nehmen Sie gegebenenfalls die alte Bandkassette gerade nach oben heraus.

- 3 Falls das Schriftband in der neuen Kassette nicht richtig gespannt ist, drehen Sie den Transportknopf mit dem Finger in Pfeilrichtung, bis das Band straff ist. Vergewissern Sie sich, dass das Bandende unter den Bandführungen liegt.

**HINWEIS**


Entfernen Sie bei neuen Bandkassetten den eventuell vorhandenen Transportschutz aus Pappe.

- 4 Setzen Sie die Schriftbandkassette fest in das Bandfach ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kassette vollständig auf dem Boden des Faches aufliegt.


**HINWEIS**


Achten Sie beim Einlegen darauf, dass sich das Schriftband nicht an den Metallführungen verfängt.

**P-touch 9600:**

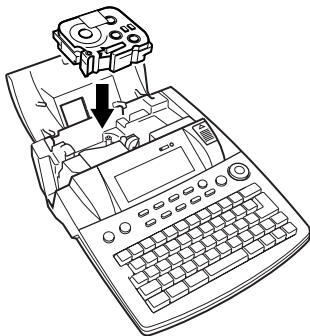

**P-touch 3600:**

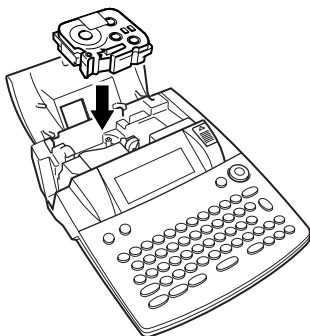

- 5 Schließen Sie den Bandfachdeckel und drücken Sie , um den P-touch falls nötig wieder einzuschalten. Die Bandbreiten-Anzeige links im Display zeigt die Breite des eingelegten Bandes an.



- 6 Drücken Sie einmal , um das Band zu spannen und überflüssiges Band abzuschneiden.

## P-touch an den Computer anschließen

Der P-touch ist mit einem USB-Anschluss und mit einem seriellen Anschluss (nur P-touch 9600, siehe Benutzerhandbuch P-touch 9600 (Erweiterte Funktionen)) ausgestattet. Sie können den P-touch mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel an einen Windows®-Computer oder einen Mac OS-Computer anschließen und Beschriftungen ausdrucken, die Sie zuvor mit dem P-touch Editor erstellt haben.


### HINWEIS

Verbinden Sie den P-touch nicht mit dem Computer, bevor der P-touch Editor installiert wurde, weil sonst Fehler bei der Installation auftreten können. Folgen Sie den Installationsanweisungen auf den Seiten 11 bis 29, um den P-touch Editor und den Druckertreiber zu installieren und schließen Sie den P-touch erst an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


### P-touch über den USB-Anschluss an den Computer anschließen:

- 1 Stecken Sie den flachen Stecker des USB-Datenkabels in den USB-Anschluss des Computers.
- 2 Stecken Sie den rechteckigen Stecker des USB-Datenkabels in den USB-Anschluss an der rechten Seite des P-touch.

#### P-touch 9600:

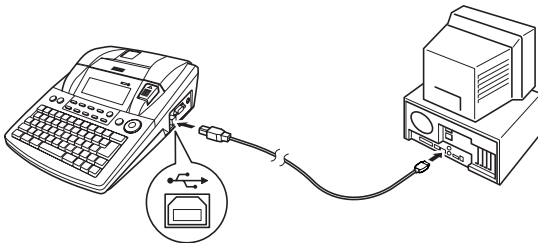

#### P-touch 3600:

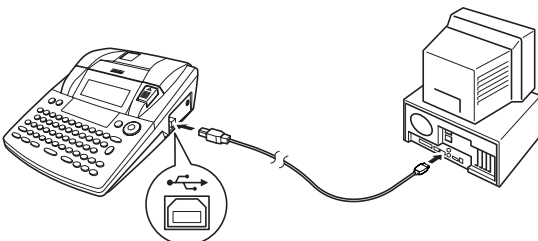


- 3 Schalten Sie den P-touch ein.

Nachdem Sie den P-touch über das USB-Datenkabel an den Computer angeschlossen haben, wird am P-touch automatisch der Interface-Modus eingestellt, wenn Daten vom Computer an den P-touch gesendet werden.

### HINWEIS

- ☞ Um bei einer bestehenden USB-Verbindung den Interface-Modus zu verlassen und zum Text zurückzukehren, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.
- ☞ Ein über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossener P-touch kann nicht zum Interface-Modus wechseln, während gedruckt bzw. das Band vorgeschoben wird, wenn er sich im Interface-Modus für einen seriellen Anschluss befindet (nur P-touch-9600) oder während ein Makro einer PF-Taste zugeordnet wird (nur P-touch-9600).

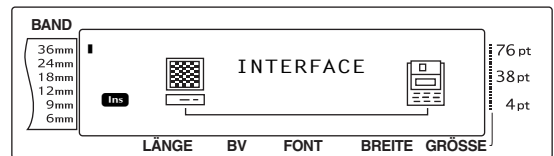

## Software und Treiber installieren

Auf der mitgelieferten CD-ROM sind zwei Programme zur Erstellung von Etiketten und Beschriftungen enthalten:

Der umfangreiche *P-touch Editor 3.2* automatisiert und vereinfacht nicht nur komplexe Layoutfunktionen, sondern enthält auch eine Vielzahl von vorformatierten Autoformatvorlagen, mit denen Sie schnell anspruchsvolle Etiketten für die verschiedensten Anwendungen erstellen können. Der schnell und leicht zu bedienende *P-touch Quick Editor* erlaubt Ihnen, Texte schnell einzugeben und zu formatieren, um so einfache Etiketten schnell auszudrucken. Sie müssen die Anwendungen und einen Druckertreiber für das Gerät installieren, um mit dem P-touch drucken zu können.

## Für Windows®-Computer

### Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Systemkonfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

**Computer:** IBM PC oder kompatibel

**Betriebssystem:** Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 Professional oder XP

#### Hinweis

☛ Zur Installation unter Windows® 2000 benötigen Sie Administratorrechte. Zum Drucken sind Hauptbenutzer- oder Administratorrechte erforderlich. Diese Anwendung kann nicht in Benutzergruppen verwendet werden. Sie ist nicht mit dem Windows® 2000 Server-Betriebssystem kompatibel.

☛ Zur Installation unter Windows® XP benötigen Sie Administratorrechte. Zum Drucken sind ebenfalls Administratorrechte erforderlich. Installation und Drucken sind nicht mit eingeschränkten Rechten möglich.

**Freier Festplatten-Speicherplatz:** Mindestens 20 MB (100 MB für eine Komplettinstallation)

#### Hinweis

Sie benötigen bis zu 100 MB freien Festplatten-speicherplatz, falls Sie sehr lange Beschriftungen oder große Mengen Daten drucken möchten.

**Hauptspeicher:** Mindestens 64 MB

**Monitor:** VGA-Grafikkarte oder besser

**USB-Abschluss**

**CD-ROM-Laufwerk**

### Installation des P-touch Editor 3.2

Der P-touch Editor 3.2 enthält zahlreiche Funktionen, mit denen Sie anspruchsvolle Etiketten mit Barcodes, Grafiken und verschiedenen Symbolen auf dem Bildschirm erstellen und anschließend einfach ausdrucken können. So können Sie Beschriftungen je nach Breite des Schriftbandes frei gestalten und selbst eingescannte Logos integrieren. Installieren Sie den P-touch Editor 3.2 mit Hilfe der folgenden Installationsanleitung.

#### Hinweis

Schließen Sie den P-touch erst an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, weil sonst Fehler bei der Installation auftreten können.

### P-touch Editor 3.2 installieren


- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.



#### Hinweis


Falls sich das Sprachauswahlfenster nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf das "Arbeitsplatz"-Symbol auf dem Desktop und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk, in das die CD-ROM eingelegt ist. (Unter Windows® XP klicken Sie im Start-Menü auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks, indem sich die CD-ROM befindet.) Doppelklicken Sie nun auf "Setup.exe", um das Dialogfeld zu öffnen.

- 2 Wählen Sie die Sprache entsprechend Ihrer Windows®-Version aus und klicken Sie auf "OK".

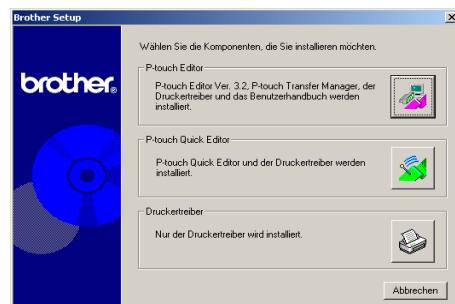


- 3 Klicken Sie auf die obere Schaltfläche (P-touch Editor).

Der InstallShield®-Assistent für die Installation des P-touch Editor startet und das „Willkommen“-Fenster erscheint.

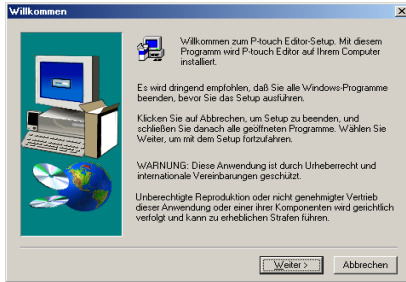

**Hinweis**


Falls Sie nur den Druckertreiber installieren möchten klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint. Wählen Sie aus, ob Sie den P-touch über ein USB-Kabel oder ein serielles Kabel mit dem Computer verbinden möchten. Fahren Sie dann mit dem Abschnitt *USB-Druckertreiber installieren* auf Seite 17 fort. (Die Druckertreiberinstallation für den seriellen Anschluss ist im Benutzerhandbuch P-touch 9600 (Erweiterte Funktionen) beschrieben.)

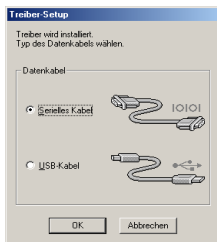


Falls Sie den P-touch Quick Editor installieren möchten, klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche (P-touch Quick Editor). Fahren Sie dann mit dem Abschnitt *Installation des P-touch Quick Editor* auf Seite 15 fort.



4 Lesen Sie den Text im Willkommen-Dialogfeld sorgfältig durch und klicken Sie dann auf "Weiter", um fortzufahren. Das "Benutzerinformationen"-Dialogfeld erscheint.

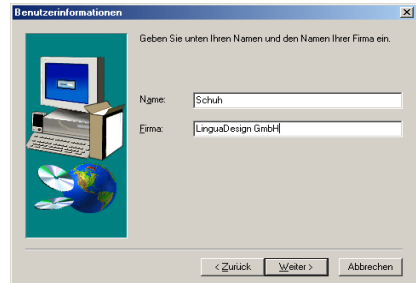

5 Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein (falls die gesuchten Informationen schon in Windows® vorhanden sind, werden die Eingabefelder automatisch entsprechend ausgefüllt). Klicken Sie auf "Weiter".

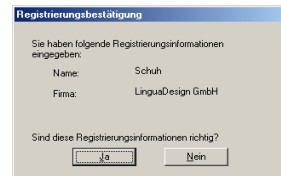

6 Überprüfen Sie die angezeigten Informationen und klicken Sie auf "Ja", um sie zu bestätigen.

**Hinweis**  
Um die angezeigten Informationen zu ändern, klicken Sie auf "Nein" und gehen zu Schritt 5.

Das „Setup-Typ“-Dialogfeld erscheint.




7 Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus und klicken Sie auf „Weiter“.

• „Normal“ oder „Minimal“

Wenn Sie „Normal“ oder „Minimal“ auswählen und auf „Weiter“ klicken, startet die Installation sofort.

**Normal:** Alle Grundkomponenten (P-touch Editor 3.2, Clipart, Autoformat-Vorlagen, Hilfe und Schriftarten) werden installiert.

**Minimal:** Nur der P-touch Editor 3.2 wird installiert.

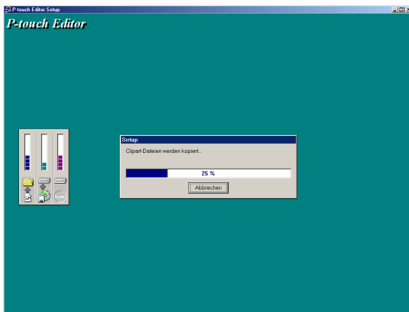

● **Benutzer**

Wenn Sie „Benutzer“ wählen und auf „Weiter“ klicken, erscheint ein Dialogfeld, indem Sie frei auswählen können, welche Optionen Sie installieren möchten. Es werden nur die Optionen installiert, deren Kontrollfeld aktiviert ist. Zusätzlich zu der „Normal“-Installation kann hier das Benutzerhandbuch installiert werden.



1) Folgende Optionen stehen zur Wahl:

**Editor:** P-touch Editor 3.2

**Clipart:** Clipart-Dateien für die Clipart-Funktion des P-touch Editor 3.2

**Schriftarten**

**Autoformat-Vorlagen:** Beispiele für die Autoformat-Funktion

**Hilfe:** Hilfedateien für den P-touch Editor 3.2

 
**Benutzerhandbuch:** Benutzerhandbuch für den P-touch Editor 3.2 im HTML-Format (das Benutzerhandbuch kann auch von der CD-ROM gestartet werden.)

**Transfer Manager:** (nur für den P-touch 9600, diese Anwendung ist nicht mit dem P-touch 3600 kompatibel.) Dieses Programm hat zwei Funktionen: Sie können mit dem *Transfer Manager* Vorlagen, eine mit einer Vorlage verbundene Datenbank oder Bild-dateien von einem Computer auf den P-touch übertragen oder mit dem *Backup Manager* Daten vom P-touch auf dem Computer sichern und später wieder vom Computer auf den P-touch übertragen.

Falls nach Auswahl einer Option die „Ändern“-Schaltfläche angewählt werden kann, können Sie wählen, welche Unterkomponenten installiert werden sollen. Klicken Sie auf „Ändern“, um das Dialogfeld „Unterkomponenten wählen“ anzeigen zu lassen. Wählen Sie die gewünschten Unterkomponenten aus, indem Sie das jeweilige Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren. Je nach installierten Optionen oder Unterkomponenten können einzelne Funktionen des P-touch Editor nicht zur Verfügung stehen. Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie die gewünschten Optionen und Unterkomponenten ausgewählt haben.


2) Klicken Sie auf „Weiter“, um die Installation zu starten.

8 Sobald die Installation des P-touch Editor abgeschlossen ist, erscheint eine Abfrage, ob Sie nun den Druckertreiber installieren möchten.



Klicken Sie auf „Ja“. Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint.

Wählen Sie aus, ob Sie den P-touch über ein serielles Kabel oder ein USB-Kabel an den PC anschließen möchten.

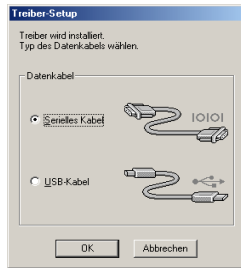

Fahren Sie mit *USB-Druckertreiber installieren* auf Seite 17 fort. (Weitere Informationen über die Verwendung des seriellen Anschlusses finden Sie im Benutzerhandbuch P-touch 9600 (Erweiterte Funktionen).)

**Hinweis**

Falls der Druckertreiber bereits installiert ist, klicken Sie auf „Nein“. Die Installation ist dann abgeschlossen. Wählen Sie „Ja, Computer jetzt neu starten“ aus und klicken Sie auf „Beenden“, um den Computer neu zu starten. Nehmen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.



**Installation des P-touch Quick Editor**

Mit dem P-touch Quick Editor können schnell einfache Etiketten erstellt und ausgedruckt werden. Installieren Sie den P-touch Quick Editor wie folgt auf dem Computer:

**Hinweis**

Schließen Sie den P-touch erst an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, weil sonst Fehler bei der Installation auftreten können.

**P-touch Quick Editor installieren**


- 1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.



**Hinweis**

Falls sich das Sprachauswahlfenster nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf das "Arbeitsplatz"-Symbol auf dem Desktop und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk, in das die CD-ROM eingelegt ist. (Unter Windows® XP klicken Sie im Start-Menü auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks, indem sich die CD-ROM befindet.) Doppelklicken Sie nun auf "Setup.exe", um das Dialogfeld zu öffnen.

- 2 Wählen Sie die Sprache gemäß Ihrer Windows®-Version aus und klicken Sie auf „OK“.

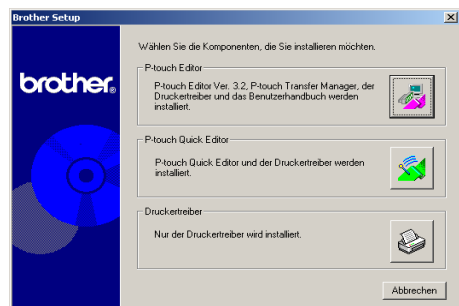


Inbetriebnahme

- 3 Klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche (P-touch Quick Editor). Der InstallShield® Assistent für die Installation des P-touch Quick Editor startet und das „Willkommen“-Fenster erscheint.



**Hinweis**


Wenn Sie nur den Druckertreiber installieren möchten, klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint. Wählen Sie aus, ob Sie den P-touch über ein USB-Kabel oder ein serielles Datenkabel mit dem Computer verbinden möchten. Fahren Sie dann mit den Anweisungen im Abschnitt *USB-Druckertreiber installieren* auf Seite 17 fort. (Die Druckertreiberinstallation für den seriellen Anschluss ist im Benutzerhandbuch P-touch 9600 (Erweiterte Funktionen) beschrieben.)

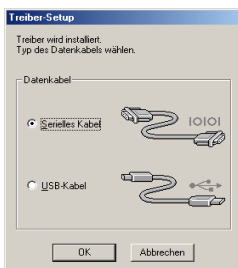


Wenn Sie den P-touch Editor 3.2 installieren möchten klicken Sie auf die obere Schaltfläche (P-touch Editor 3.2). Fahren Sie dann mit den Anweisungen im Abschnitt *Installation des P-touch Editor 3.2* auf Seite 12.



- 4 Lesen Sie den Text sorgfältig durch und klicken Sie dann auf "Weiter", um fortzufahren. Das "Benutzerinformationen"-Dialogfeld erscheint.

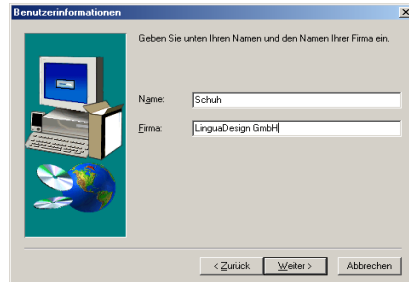

- 5 Geben Sie Ihre Benutzerinformationen ein (falls die gesuchten Informationen schon in Windows® vorhanden sind, werden die Eingabefelder automatisch entsprechend ausgefüllt) und klicken Sie auf "Weiter".

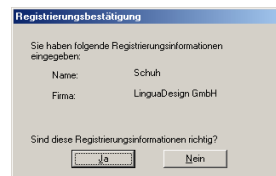


- 6 Überprüfen Sie die angezeigten Informationen und klicken Sie auf "Ja", um sie zu bestätigen.

**Hinweis**

Um die angezeigten Informationen zu ändern, klicken Sie auf "Nein" und gehen zu Schritt 5.

Das Dialogfeld „Zielpfad wählen“ erscheint.

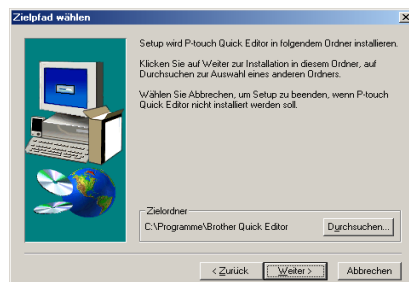

- 7 Klicken Sie auf „Weiter“, um mit der Installation zu beginnen.


**Hinweis**

Wenn Sie den P-touch Quick Editor in einem anderen Ordner installieren möchten, klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie einen anderen Ordner aus. Klicken Sie dann auf „OK“.

Sobald die Installation des P-touch Quick Editor abgeschlossen ist, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, an welchen Stellen Verknüpfungen mit dem P-touch Quick Editor hinzugefügt werden sollen.



- 8 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Optionen und klicken Sie auf "Weiter". Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie wählen können, ob der Treiber installiert werden soll. Um den Druckertreiber zu installieren, klicken Sie auf „Ja“.
- Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint. Wählen Sie aus, ob Sie den P-touch über das serielle Kabel oder das USB-Kabel an den PC anschließen möchten.

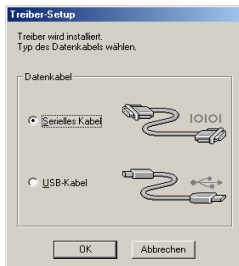

Fahren Sie mit *USB-Druckertreiber installieren* auf Seite 17 fort. (Die Druckertreiberinstallation für den seriellen Anschluss ist im Benutzerhandbuch P-touch 9600 (Erweiterte Funktionen) beschrieben.

**Hinweis**

Falls der Druckertreiber bereits installiert ist, klicken Sie auf „Nein“. Das Dialogfeld „Setup abgeschlossen“ erscheint. Wählen Sie „Ja, den Computer jetzt neu starten“ aus und klicken Sie auf „Beenden“, um den Computer neu zu starten. Nehmen Sie dann die mitgelieferte CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.



**USB-Druckertreiber installieren**

Mit der Plug-and-Play-Funktion werden neu an den Computer angeschlossene Geräte automatisch erkannt und installiert. Falls Sie den P-touch 3600/9600 über den USB-Anschluss mit dem Computer verbinden, wird der Druckertreiber automatisch von Plug-and-Play installiert. Lesen Sie die nachfolgenden Installationsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation des Druckertreibers von der mitgelieferten CD-ROM beginnen.

**Hinweis**

- ☞ Verbinden Sie den P-touch nicht mit dem Computer, bevor der P-touch Editor installiert wurde. Dies kann zu Fehlern bei der Installation führen.
- ☞ Die abgebildeten Dialogfelder zeigen die Installationsbildschirme des P-touch 9600. Wenn Sie einen P-touch 3600 installieren, kann es zu leichten Unterschieden zwischen den Abbildungen im Benutzerhandbuch und den auf dem Computer erscheinenden Dialogfeldern kommen.

Inbetriebnahme


## USB-Druckertreiber installieren

### Windows® 98, 98 SE, Me oder 2000:

- Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint, in dem Sie wählen können, über welches Kabel der P-touch angeschlossen werden soll. Wählen Sie "USB-Kabel" und klicken Sie auf „OK“. Ein Dialogfeld zeigt nun an, dass der PT-3600/9600-Treiber installiert wird.



- Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, den P-touch an den Computer anzuschließen.

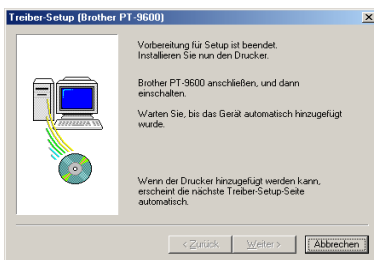


- Verbinden Sie P-touch und Computer mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel wie auf Seite 11 beschrieben und schalten Sie dann den P-touch ein. Ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass der Treiber installiert wurde.



- Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

### Hinweis

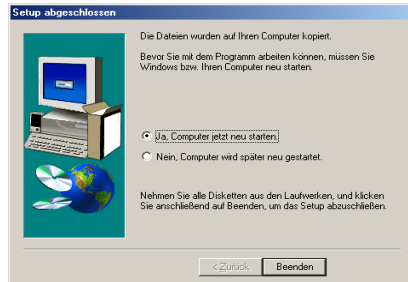

Falls ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass die Installation abgeschlossen ist und der Computer nun neu gestartet werden sollte, wählen Sie die Option zum Neustart des Computers und klicken Sie auf „Beenden“. Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

### Windows® XP:


- Das erste Dialogfeld der Druckertreiberinstallation erscheint, in dem Sie wählen können, über welches Kabel der P-touch angeschlossen werden soll. Wählen Sie "USB-Kabel" und klicken Sie auf „OK“. Ein Dialogfeld zeigt nun an, dass der PT-3600/9600-Treiber installiert wird.




- Klicken Sie auf „Weiter“. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, den P-touch an den Computer anzuschließen.




- 3 Verbinden Sie P-touch und Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie auf Seite 11 beschrieben und schalten Sie dann den P-touch ein. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheint.

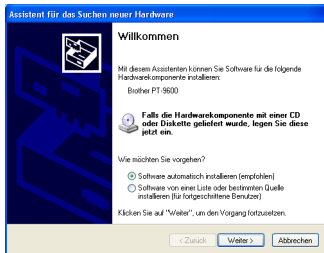

- 4 Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" aus und klicken Sie auf „Weiter“. Ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass der Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat.

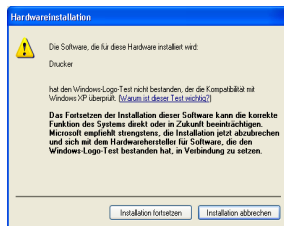

- 5 Klicken Sie auf „Installation fortsetzen“ und fahren Sie mit der Installation fort. Dieser Treiber wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden. Ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass der Druckertreiber für den PT-3600/9600 erfolgreich installiert wurde.

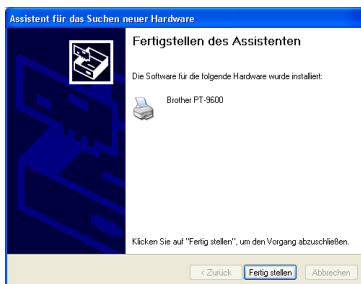


- 6 Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

**Hinweis**

Falls ein Dialogfeld angezeigt, dass der Druckertreiber erfolgreich installiert wurde, klicken Sie auf „Fertigstellen“.

Ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass die Installation abgeschlossen ist.

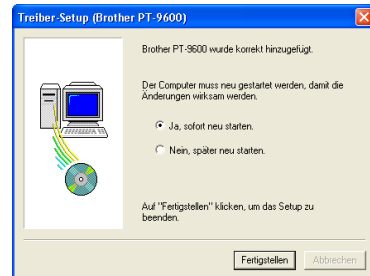

- 7 Wählen Sie "Ja, Computer jetzt neu starten." (oder "Ja, sofort neu starten" falls der Druckertreiber separat installiert wurde) und klicken Sie auf „Fertigstellen“, um den Computer neu zu starten. Nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computers heraus.

## USB-Druckertreiber ersetzen oder neu hinzufügen

### USB-Druckertreiber ersetzen oder hinzufügen


- 1 Schalten Sie den P-touch aus und ziehen Sie das USB-Datenkabel ab.
- 2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.



#### Hinweis

Falls sich das Sprachauswahlfenster nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf das "Arbeitsplatz"-Symbol auf dem Desktop und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk, in das die CD-ROM eingelegt ist. (Unter Windows® XP klicken Sie im Start-Menü auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks, indem sich die CD-ROM befindet.) Doppelklicken Sie nun auf "Setup.exe", um das Dialogfeld zu öffnen.

- 3 Wählen Sie die Sprache gemäß Ihrer Windows®-Version aus und klicken Sie auf „OK“.

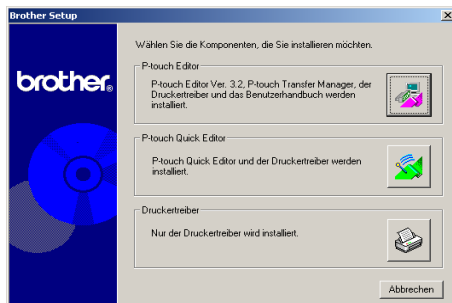

- 4 Klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, ob Sie den Treiber ersetzen, hinzufügen oder den Treiber löschen möchten.



- 5 Wählen Sie entweder "Durch neuen Brother PT-3600/PT-9600 ersetzen." oder "Brother PT-3600/PT-9600 neu hinzufügen." und klicken Sie auf „Weiter“.

#### Hinweis

- ☞ Wenn Sie "Durch neuen Brother PT-3600/9600 ersetzen." auswählen, wird der bisher installierte Treiber gelöscht und durch einen neuen Treiber ersetzt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Treiber aktualisieren möchten oder wenn Sie unter Windows 2000 oder XP einen PT-3600/9600 ein Gerät mit einer anderen Seriennummer verwenden möchten.
- ☞ Wenn Sie "Brother PT-3600/9600 neu hinzufügen." wird ein neuer Treiber hinzugefügt. Bei einem USB-Anschluss unter Windows® 98 oder Me, wird nur ein neuer Anschluss, aber kein neues Gerät hinzugefügt. Wählen Sie diese Option, wenn Sie mehrere PT-3600/PT-9600 an einen Computer anschließen und nutzen möchten.
- ☞ Falls Sie den Druckertreiber löschen möchten folgen Sie den Anweisungen in *Druckertreiber deinstallieren* auf Seite 36.

**Windows® 98, 98 SE, Me oder 2000:**

- 6 Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, den P-touch an den Computer anzuschließen.



- 7 Verbinden Sie P-touch und Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie auf Seite 11 beschrieben und schalten Sie dann den P-touch ein. Ein Dialogfeld zeigt an, dass der Druckertreiber erfolgreich installiert wurde.




- 8 Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

**Hinweis**


Falls ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird das der Computer nun neu gestartet werden sollte, wählen Sie die Option zum Neustart des Computers und klicken Sie auf „Fertigstellen“.

**Windows® XP:**


- 6 Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, den P-touch an den Computer anzuschließen.

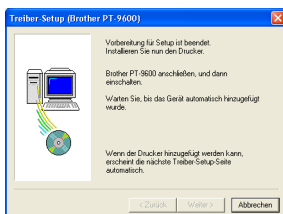


- 7 Verbinden Sie P-touch und Computer mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel wie auf Seite 11 beschrieben und schalten Sie dann den P-touch ein. Ein Dialogfeld zeigt an, dass der Druckertreiber erfolgreich installiert wurde. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware erscheint.

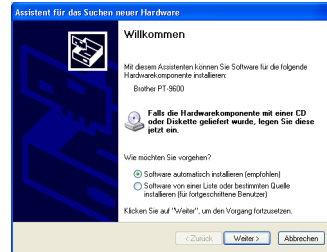

- 8 Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)" aus und klicken Sie auf „Weiter“. Ein Dialogfeld erscheint, in dem angezeigt wird, dass der Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat.

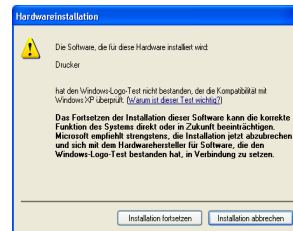

- 9 Klicken Sie auf „Installation fortsetzen“ und fahren Sie mit der Installation fort. Dieser Treiber wurde von Brother sorgfältig getestet und kann problemlos verwendet werden. Ein Dialogfeld zeigt an, dass der Druckertreiber für den P-touch-3600/9600 erfolgreich installiert wurde.

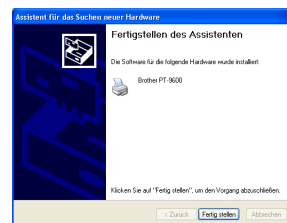

- 10 Klicken Sie auf „Fertig stellen“. Ein Dialogfeld zeigt an, dass der Druckertreiber erfolgreich installiert wurde.



- 11 Wählen Sie "Ja, sofort neu starten" und klicken Sie auf „Fertigstellen“, um den Computer neu zu starten. Nehmen Sie die mitgelieferte CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk des Computer.

## Für Macintosh-Computer

Die Mac-Versionen der Programme werden nur in englischer Sprache geliefert. Sie wurden für ein englischsprachiges Betriebssystem entwickelt. Falls sie auf einem anderssprachigen Betriebssystem installiert werden, können die Programme eventuell nicht richtig ausgeführt werden.

### Vor der Installation

Vergewissern Sie sich, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:

**Computer:** Macintosh mit Power PC-CPU

**Betriebssystem:** Mac OS 8.6 oder neuer, oder OS X 1

**Freier Festplattenspeicherplatz:** Mindestens 20 MB (100 MB für eine Komplettinstallation)

#### Hinweis

Sie benötigen bis zu 100 MB freien Festplattenspeicherplatz, falls Sie sehr lange Beschriftungen oder große Mengen Daten drucken möchten.

**Hauptspeicher:** Mindestens 32 MB

**USB-Anschluss** (als Standard installiert)

**CD-ROM-Laufwerk**

### P-touch Editor 3.2 installieren


Der P-touch Editor 3.2 enthält zahlreiche Funktionen, mit denen Sie anspruchsvolle Etiketten mit Barcodes, Grafiken und verschiedenen Symbolen auf dem Bildschirm erstellen und anschließend einfach ausdrucken können. So können Sie Beschriftungen je nach Breite des

Schriftbandes frei gestalten und selbst eingescannte Logos integrieren. Installieren Sie den P-touch Editor 3.2 mit Hilfe der folgenden Installationsanleitung.


### P-touch Editor 3.2 installieren

#### Mit einem Mac -Betriebssystem vor Mac OS X:


- 1 Vergewissern Sie sich, dass P-touch und Macintosh ausgeschaltet sind und verbinden Sie dann beide Geräte mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel wie auf Seite 11 beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist.
- 2 Schalten Sie den Macintosh ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

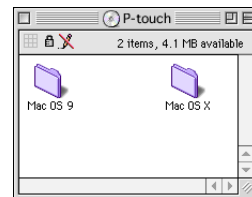


- 4 Doppelklicken Sie auf den „Mac OS 9“-Ordner, um ihn zu öffnen.

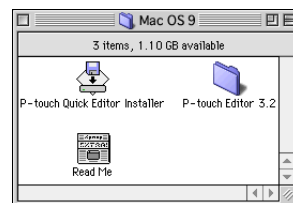

- 5 Doppelklicken Sie auf den „P-touch Editor 3.2“-Ordner, um ihn zu öffnen.

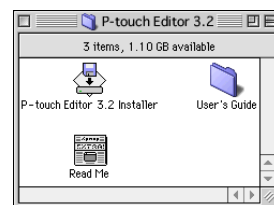

- 6 Doppelklicken Sie auf das „P-touch Editor 3.2 Installer“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Der Installer startet.

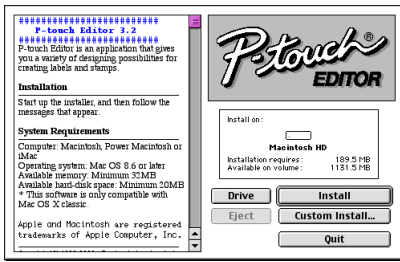

7 Wählen Sie die Installationsart.

● **Normale Installation**


Um sofort die Installation des P-touch Editors mit allen Optionen zu starten, klicken Sie auf die „Install“-Schaltfläche, .

**Hinweis**

Sie benötigen mindestens 20 MB freien Festplattenspeicherplatz, um die Installation zu starten. Die Installation aller Optionen benötigt 100 MB freien Festplattenspeicherplatz. Wenn ausreichend Festplattenspeicherplatz verfügbar ist, klicken Sie auf „Install“.

● **Benutzerdefinierte Installation**

Um die Optionen, die installiert werden sollen, selbst auszuwählen, klicken Sie auf die „Custom Install“-Schaltfläche. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, welche Optionen Sie installieren möchten.

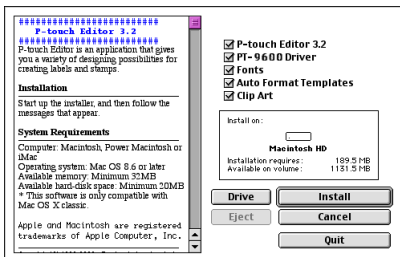


Nur die markierten Optionen werden installiert. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und klicken Sie dann auf „Install“.

**Hinweis**

 - ES Um mit dem PT-3600/9600 drucken zu können, müssen Sie "PT-3600 Driver" bzw. „PT-9600 Driver“ installieren.
- ES Wenn nicht alle Optionen installiert werden, können einzelne Funktionen des P-touch Editor nicht verfügbar sein.

8 Wenn ein Dialogfeld anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf „Quit“.




9 Wenn das folgende Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf „Restart“, um den Computer neu zu starten.




**Mac OS X 10.1:**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass P-touch und Macintosh ausgeschaltet sind und verbinden Sie die beiden Geräte mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie auf Seite 11 Seite beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist.
- 2 Schalten Sie den Macintosh ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

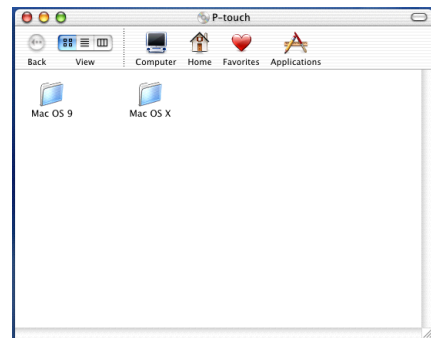

4 Doppelklicken Sie auf den „Mac OS X“-Ordner, um ihn zu öffnen.

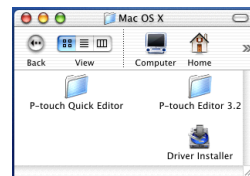


Inbetriebnahme

- Doppelklicken Sie auf den „P-touch Editor 3.2“-Ordner, um ihn zu öffnen.




- Doppelklicken Sie auf das „P-touch Editor 3.2 Installer“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Der Installer startet und das folgende Dialogfeld erscheint:

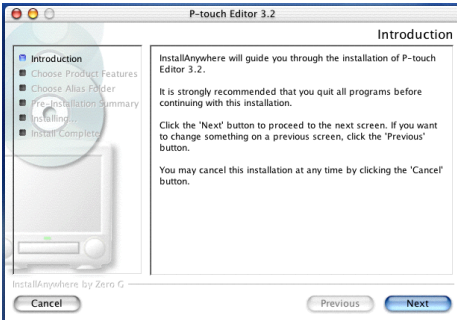

**Hinweis**

Wenn Sie auf „Next“ klicken, weist eventuell ein Dialogfeld darauf hin, dass bereits eine alte Version des Programms installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass alte Versionen des Programms deinstalliert sind, bevor Sie das neue Programm installieren. Weitere Informationen zur Deinstallation des Programms finden Sie im Abschnitt *P-touch Editor 3.2 deinstallieren*: auf Seite 38.

- Klicken Sie auf „Next“. Das Dialogfeld „Choose Product Components“ erscheint.

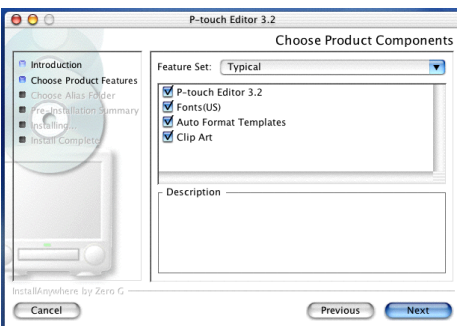

- Wählen Sie die Installationsart.

● **Normale Installation (Typical)**


Klicken Sie auf die „Next“, um die Installation aller Optionen sofort zu starten.

**Hinweis**

Sie benötigen mindestens 20 MB freien Festplattenspeicherplatz, um die Installation zu starten. Die Installation aller Optionen benötigt 100 MB freien Festplattenspeicherplatz.

● **Minimale Installation**

Wählen Sie „Minimal“ in der „Feature Set“-Liste aus und klicken Sie auf „Next“, um nur den P-touch Editor 3.2 zu installieren.

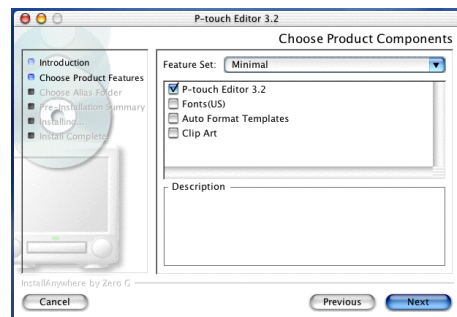


**Hinweis**

Wenn nicht alle Optionen installiert werden, können einzelne Funktionen des P-touch Editor nicht verfügbar sein.


● **Benutzerdefinierte Installation**

Wählen Sie „Custom“ in der „Feature Set“-Liste aus. Es erscheint eine Liste der Optionen, die Sie installieren können.

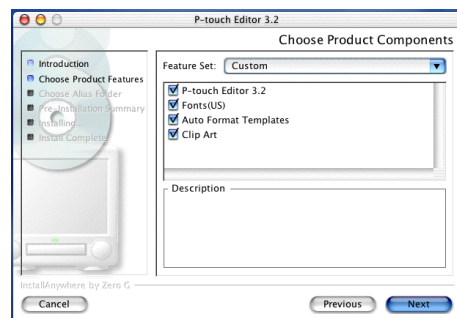


Es werden nur die markierten Optionen installiert. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf „Next“.


Das Dialogfeld „Choose Alias Folder“ erscheint, in dem Sie wählen können, wo Verknüpfungen zum P-touch Editor 3.2 hinzugefügt werden sollen.

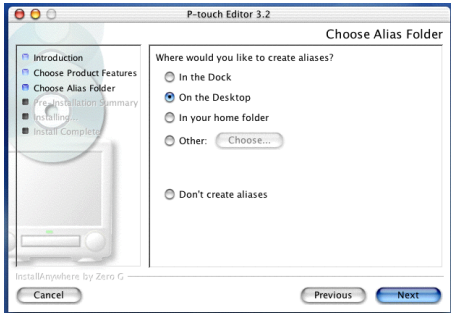

- Wählen Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf „Next“. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Installations-einstellungen überprüfen können.

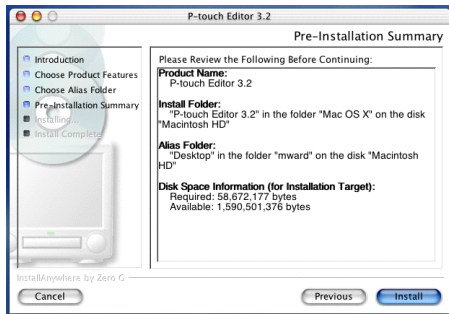

- Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf „Install“. Nachdem der P-touch Editor installiert wurde, zeigt ein Dialogfeld an, dass die Installation abgeschlossen ist.

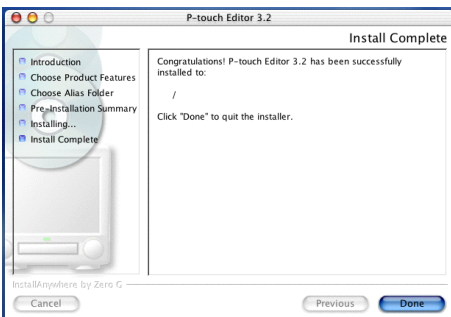


- Klicken Sie auf „Done“ und starten Sie den Computer neu.

## P-touch Quick Editor installieren


Mit dem P-touch Quick Editor können schnell einfache Etiketten erstellt und ausgedruckt werden. Installieren Sie den P-touch Quick Editor wie folgt auf dem Macintosh:

### Mit einem Mac OS vor Mac OS X:


- Vergewissern Sie sich, dass P-touch und Macintosh ausgeschaltet sind und verbinden Sie beide Geräte mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie auf Seite 11 Seite beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist.
- Schalten Sie den Macintosh ein.
- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

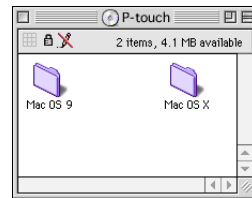

- Doppelklicken Sie auf den „Mac OS 9“-Ordner, um ihn zu öffnen.

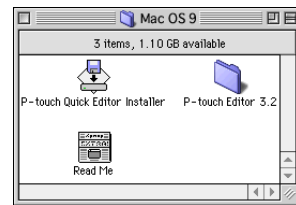

- Doppelklicken Sie auf das „P-touch Quick Editor Installer“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Der Installer startet.

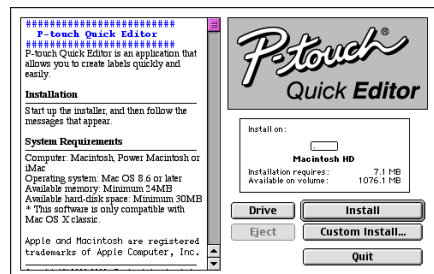

- Wählen Sie die Installationsart.

Inbetriebnahme

**● Installation der Basiskomponenten**


Klicken Sie auf „Install“, um nur die Basiskomponenten zu installieren.

**Hinweis**

Sie benötigen mindestens 20 MB freien Festplattenspeicherplatz, um die Installation zu starten. Falls ausreichend Festplattenspeicherplatz verfügbar ist, klicken Sie auf „Install“.

**● Benutzerdefinierte Installation**

Klicken Sie auf „Custom Install“. Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie die Komponenten auswählen können, die Sie installieren möchten.

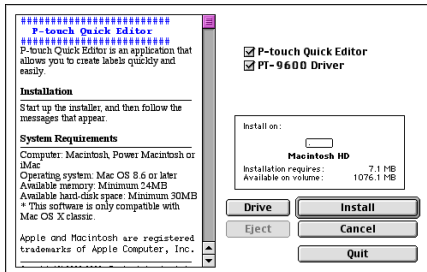


Es werden nur die Optionen mit aktiviertem Kontrollfeld installiert. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf „Install“.

**Hinweis**

 Sie müssen „PT-3600 Driver“ bzw. „PT-9600 Driver“ installieren, um mit dem P-touch 3600/9600 drucken zu können.

7 Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Installation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf „Quit“.




8 Wenn das folgende Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf „Restart“, um den Computer neu zu starten.



**Mit Mac OS X 10.1:**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass P-touch und Macintosh ausgeschaltet sind und verbinden Sie beide Geräte mit dem mitgelieferten USB-Kabel wie auf Seite 11 Seite beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet ist.
- 2 Schalten Sie den Macintosh ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

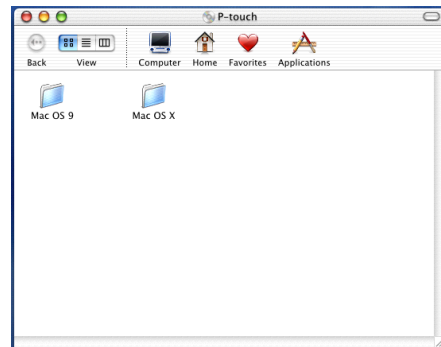


4 Doppelklicken Sie auf den „Mac OS X“-Ordner, um ihn zu öffnen.



5 Doppelklicken Sie auf den „P-touch Quick Editor“-Ordner, um ihn zu öffnen.




6 Doppelklicken Sie auf das „P-touch Quick Editor Installer“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Der Installer startet und das „Introduction“-Dialogfeld erscheint.

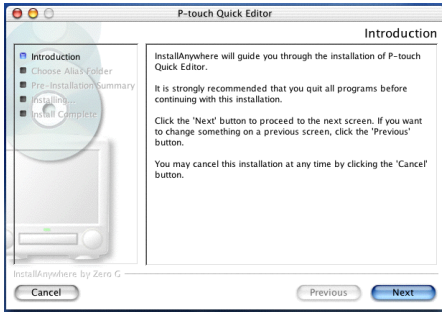


**Hinweis**

Wenn Sie auf „Next“ klicken, weist eventuell ein Dialogfeld darauf hin, dass bereits eine alte Version des Programms installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass alte Versionen des Programms deinstalliert sind, bevor Sie das neue Programm installieren. Weitere Informationen zur Deinstallation des Programms finden Sie im Abschnitt *P-touch Editor 3.2 deinstallieren*: auf Seite 38.

- 7 Klicken Sie auf „Next“. Das Dialogfeld „Choose Alias Folder“ erscheint, in dem Sie wählen können, wo Verknüpfungen zum P-touch Editor 3.2 hinzugefügt werden sollen.

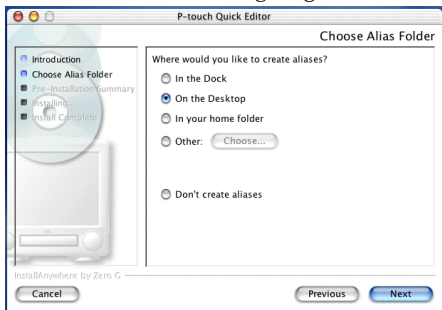


- 8 Wählen Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf „Next“. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Installationseinstellungen überprüfen können.

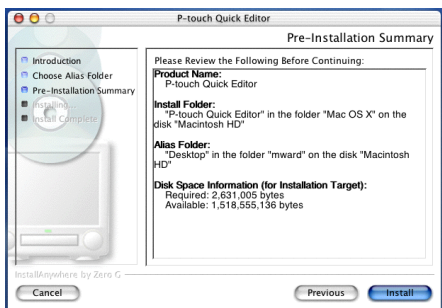

- 9 Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf „Install“. Nachdem der P-touch Quick Editor installiert wurde, zeigt

ein Dialogfeld an, dass die Installation abgeschlossen ist.

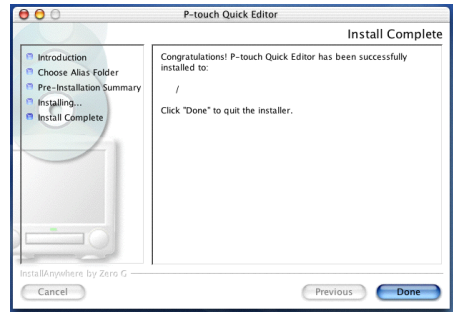


- 10 Klicken Sie auf „Done“ und starten Sie den Computer neu.

**Druckertreiber installieren (Mac OS X 10.1)**

**Druckertreiber installieren:**

- 1 Vergewissern Sie sich, dass P-touch und Macintosh ausgeschaltet sind und verbinden Sie P-touch und Computer mit dem mitgelieferten USB-Datenkabel wie auf Seite 11 Seite beschrieben. Vergewissern Sie sich, dass der P-touch weiter ausgeschaltet bleibt.
- 2 Schalten Sie den Macintosh ein.
- 3 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

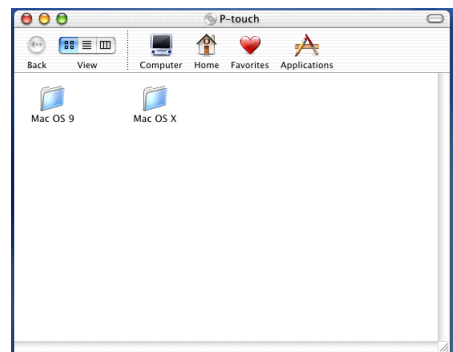


- 4 Doppelklicken Sie auf den „Mac OS X“-Ordner, um ihn zu öffnen.



Inbetriebnahme


- 5 Doppelklicken Sie auf das „Driver Installer“-Symbol in dem nun angezeigten Ordner. Der Installer startet und das „Introduction“-Dialogfeld erscheint.

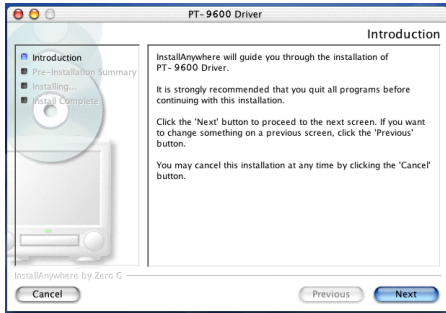


### Hinweis

Wenn Sie auf „Next“ klicken, weist eventuell ein Dialogfeld darauf hin, dass bereits eine alte Version des Programms installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass alte Versionen des Programms deinstalliert sind, bevor Sie das neue Programm installieren. Weitere Informationen zur Deinstallation des Programms finden Sie im Abschnitt *P-touch Editor 3.2 deinstallieren*: auf Seite 38.

- 6 Klicken Sie auf „Next“. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Installationseinstellungen überprüfen können.

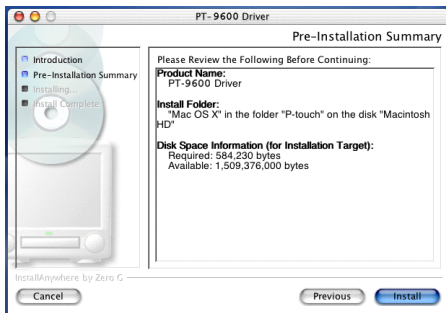

- 7 Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf „Install“. Nachdem der Druckertreiber installiert wurde, zeigt ein Dialogfeld an, dass die Installation abgeschlossen ist.

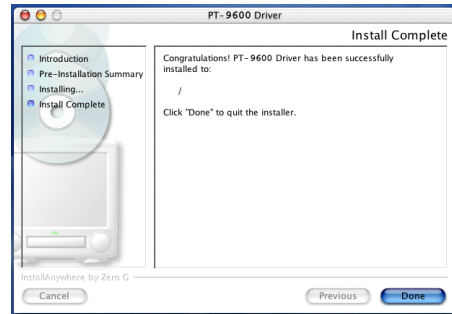


- 8 Klicken Sie auf „Done“ und starten Sie den Computer neu.

## P-touch-3600/9600 als Drucker auswählen

### Drucker auswählen:

#### Mit einem Mac-Betriebssystem vor Mac OS X:

- 1 Schalten Sie den P-touch 3600/9600 ein.
- 2 Öffnen Sie das Apple-Menü und wählen Sie „Chooser“, um das Chooser-Dialogfeld zu öffnen.

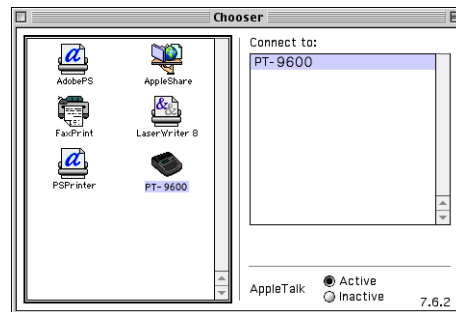


- 3 Klicken Sie auf das PT-3600/9600-Symbol in der linken Auswahlliste des Dialogfeldes. Wählen Sie dann aus der rechten Liste den passenden Drucker aus.
- 4 Schließen Sie den Chooser, um die geänderten Einstellungen zu übernehmen.

**Mit Mac OS X 10.1:**

- ❶ Schalten Sie den P-touch 3600/9600 ein.
- ❷ Doppelklicken Sie auf den „Applications“-Ordner auf der Macintosh-Festplatte, um ihn zu öffnen.
- ❸ Doppelklicken Sie auf den „Utilities“-Ordner, um ihn zu öffnen.
- ❹ Doppelklicken Sie auf „Print Center“, um es zu starten.

**Hinweis**

Wenn keine Drucker hinzugefügt wurden, erscheint das folgende Dialogfeld, in dem Drucker zur Druckerliste hinzugefügt werden können. Klicken Sie auf „Add“.

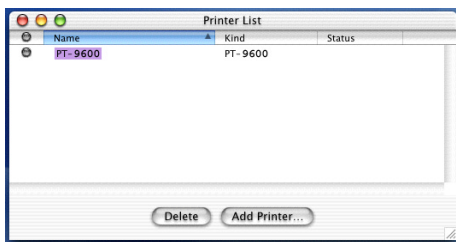

- ❺ Klicken Sie auf „Add Printer“. Eine Liste der USB-Drucker wird angezeigt.
- ❻ Wählen Sie „PT 3600“ bzw. „PT 9600“ aus und klicken Sie auf „Add“. Der PT-3600/9600 erscheint in der Druckerliste.
- ❼ Verlassen Sie das „Print Center“.

**Benutzerhandbuch lesen**

Das Benutzerhandbuch des P-touch Editor kann sowohl von der CD-ROM gestartet als auch auf dem Computer installiert werden. Da das Benutzerhandbuch im HTML-Format vorliegt, benötigen Sie einen Browser, um es zu lesen.

**Für Windows®-Computer****Benutzerhandbuch von CD-ROM öffnen:**

- ❶ Starten Sie den Windows Explorer.
- ❷ Wählen Sie das CD-ROM-Laufwerk aus.
- ❸ Doppelklicken Sie auf den „Ptouch“-Ordner.
- ❹ Doppelklicken Sie auf den „Manual“-Ordner.
- ❺ Doppelklicken Sie auf „Main.htm“.

**Benutzerhandbuch von der Festplatte öffnen:**

- ❶ Klicken Sie auf die „Start“-Schaltfläche in der Taskleiste, um das Start-Menü zu öffnen.
- ❷ Wählen Sie „Programme“.
- ❸ Wählen Sie „P-touch Editor 3.2“.
- ❹ Klicken Sie auf „Benutzerhandbuch P-touch Editor 3.2“.

**Für Macintosh-Computer****Benutzerhandbuch von CD-ROM öffnen:**

- Doppelklicken Sie auf „Main.htm“ im „User's Guide“-Ordner. Dieser befindet sich im „P-touch Editor 3.2“-Ordner auf der CD-ROM.

**Benutzerhandbuch von der Festplatte öffnen:**

- Doppelklicken Sie auf „Main.htm“ im „User's Guide“-Ordner. Dieser befindet sich im „P-touch Editor 3.2“-Ordner auf dem Computer.

# P-touch Editor 3.2 verwenden

Der P-touch Editor Ver. 3.1 stellt viele Funktionen zum Erstellen anspruchsvoller Beschriftungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche zur Verfügung.


## P-touch Editor 3.2 starten

### P-touch Editor 3.2 starten:

#### Mit einem Windows®-Computer

- ❶ Klicken Sie auf „Start“ in der Taskleiste, um das Startmenü anzuzeigen.
- ❷ Wählen Sie „Programme“.
- ❸ Wählen Sie „P-touch Editor 3.2“.
- ❹ Klicken Sie auf „P-touch Editor 3.2“.


Der P-touch Editor wird gestartet und es erscheint das folgende Fenster:

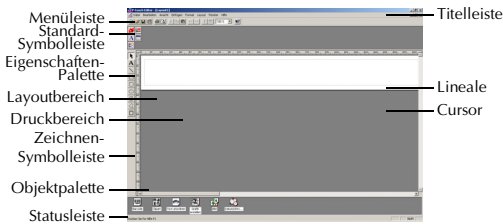

#### Mit einem Macintosh-Computer

- Doppelklicken Sie auf das „P-touch Editor 3.2“-Symbol im „P-touch Editor 3.2“-Ordner auf dem Computer.

Der P-touch Editor wird gestartet und es erscheint das folgende Fenster:

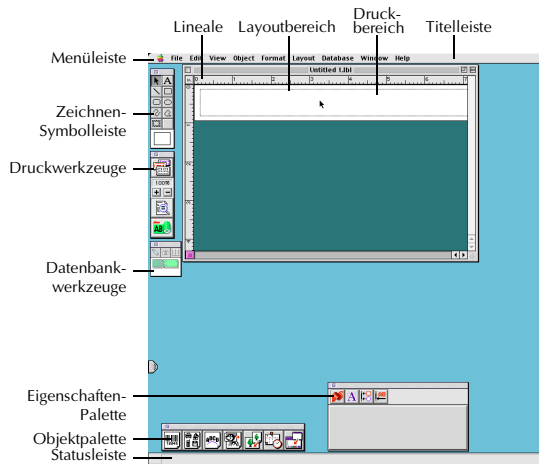

#### Hinweis


Um auf einem Macintosh die Hilfe für den P-touch Editor 3.2 anzuzeigen, doppelklicken Sie auf „Main.htm“ im „Help“-Ordner. Dieser befindet sich im „P-touch Editor 3.2“-Ordner auf dem Computer.

## Eigenschaften anzeigen


#### Hinweis

In den folgenden Anleitungen werden Bildschirmabbildungen aus Windows® 98, 98 SE und Me verwendet. Wo nicht anders angegeben, sind die Arbeitsschritte für Windows® 2000, XP und Macintosh identisch.

Klicken Sie auf das jeweilige Symbol, um das entsprechende Eigenschaften-Menü zu öffnen.

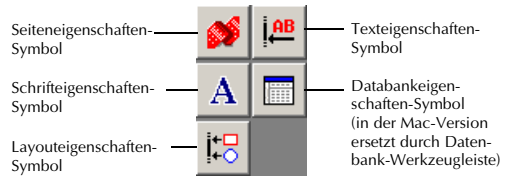

## Eigenschaften einblenden:

- Klicken Sie auf entsprechende Symbol, zum Beispiel das „Seiteneigenschaften“-Symbol (  )

Zum Ausblenden der Eigenschaften auf dieses Symbol klicken




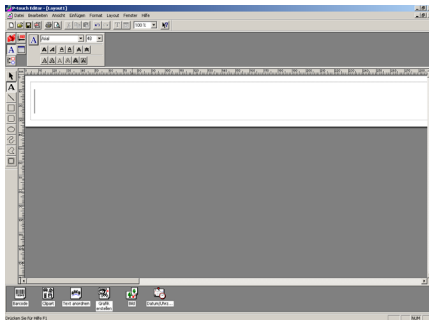
Wenn der P-touch 3600/9600 als Drucker gewählt ist.

## Text eingeben


### Hinweis

In den folgenden Anleitungen werden Bildschirmabbildungen aus Windows® 98, 98 SE und Me verwendet. Wo nicht anders angegeben sind die Arbeitsschritte für Windows® 2000, XP und Macintosh identisch.

- 1 Klicken Sie auf **A** (Text-Schaltfläche) in der Zeichnen-Symbolleiste. Es kann nun Text eingegeben werden und die Form des Cursors wechselt von  (Auswahlcursor) zu **I** (Texteingabe-Cursor).
- 2 Bewegen Sie den **I**-Cursor im Layoutbereich zu der Stelle, an der Sie Text eingeben möchten und klicken Sie dann mit der linken Maustaste. Der Cursor beginnt nun zu blinken, um anzuzeigen, dass Text eingegeben werden kann.



- 3 Geben Sie den Text am Computer ein.

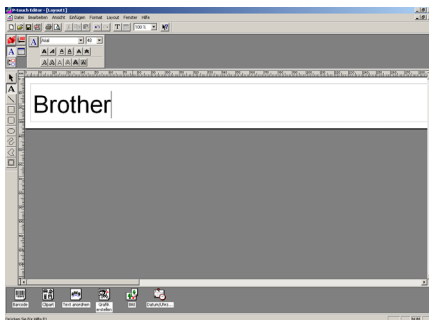

- 4 Drücken Sie auf die Eingabetaste, um eine neue Zeile zu beginnen.

### Hinweis

- Die Texteingabe im P-touch Editor 3.2 erfolgt stets im Einfügemodus. Der Überschreibmodus kann hier nicht verwendet werden.
- Um Schriftart und Schriftgröße zu ändern, klicken Sie auf das entsprechende Eigenschaftensymbol in der Eigenschaftensymbolleiste und wählen Sie dann die gewünschte Eigenschaft aus.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerhandbuch lesen auf Seite 29.

## Hinweise zu den Barcode- und Datenbankfunktionen

### Barcodes

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Drucken von Barcodes mit dem P-touch Editor 3.2:

- Barcodes sollten auf weißes Band gedruckt werden. Die Verwendung anderer Farben kann dazu führen, dass der Barcode-Scanner den Barcode nicht korrekt erkennt.
- Testen Sie, ob der Barcode-Scanner die gedruckten Barcodes überall dort richtig erkennen kann, wo Sie die Beschriftungen verwenden möchten.
- Das „QR Code“-Protokoll kann nur mit englischer Sprache verwendet werden. Falls Sie Daten in einer anderen Sprache eingeben, kann der Barcode eventuell nicht richtig gelesen werden.

### Datenbanken

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die Datenbankfunktionen des P-touch Editor 3.2 verwenden.

### Hinweis

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des P-touch Editor 3.2 auf der mitgelieferten CD-ROM.

- Die Datenbankfunktion des P-touch Editor 3.2 (Window-Version) benutzt Datenbankdateien die mit Microsoft Access 97 kompatibel sind. Sie können den P-touch Editor 3.2 mit einem Programm auf der CD-ROM aktualisieren, damit er mit Access 2000 kompatibel ist. Lesen Sie hierzu auch die Readme-Datei auf der mitgelieferten CD-ROM. Sie finden sie unter Ptouch\Editor\Ac2k. Starten Sie dann das Update-Programm.

- Der P-touch Editor 3.2 kann nicht nur mdb-Dateien, sondern auch andere Dateien, wie z.B. csv-Dateien, importieren. Mit zum Beispiel Microsoft Excel als csv-Datei gespeicherte Daten können ebenfalls mit dem P-touch Editor verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des P-touch Editor 3.2 auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Mit einer in Microsoft Access 97 verfügbaren Funktion können Excel-Dateien mit mdb-Dateien verknüpft werden. Daten die in Excel geändert werden, werden so automatisch mit dem P-touch Editor aktualisiert.

## P-touch Quick Editor verwenden

Mit dem P-touch Quick Editor können Sie Beschriftungen schnell und einfach erstellen. Viele Funktionen können direkt durch Klicken auf die Schaltflächen in der Symbolleiste aufgerufen werden. Weitere Funktionen können im Kontextmenü angewählt werden, das auf dem Bildschirm erscheint, wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Etikettenansicht des P-touch Quick Editors klicken.

### P-touch Quick Editor starten

 
#### P-touch Quick Editor starten:

##### Mit einem Windows®-Computer

- Falls eine Verknüpfung im Autostart-Menü erstellt wurde:
  - Der P-touch Quick Editor wird automatisch mit dem Computer gestartet.
- Falls eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt wurde:
  - Doppelklicken Sie auf das „P-touch Quick Editor“-Symbol auf dem Desktop.

- Falls eine Verknüpfung zur Schnellstartleiste hinzugefügt wurde:
  - Doppelklicken Sie auf das „P-touch Quick Editor“-Symbol in der Schnellstartleiste.
- Falls keine Verknüpfungen erstellt wurden:
  - ① Klicken Sie auf die „Start“-Schaltfläche in der Taskleiste, um das Startmenü zu öffnen.
  - ② Wählen Sie „Programme“.
  - ③ Klicken Sie auf „P-touch Quick Editor“.

Es erscheint dann das folgende Fenster.




#### Hinweis

Der P-touch Quick Editor kann ausgeblendet oder angezeigt werden, indem Sie auf sein Symbol in der Symbolgruppe rechts in der Taskleiste klicken.

##### Mit einem Macintosh-Computer

- Doppelklicken Sie auf das „P-touch Quick Editor“-Symbol im „P-touch Quick Editor“-Ordner auf dem Computer.

Es erscheint dann das folgende Fenster.

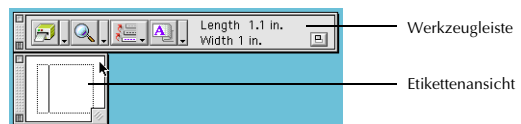

#### Hinweis

Um die Hilfe für die Mac-Version des P-touch Quick Editor aufzurufen, doppelklicken Sie auf „Help.html“ im auf dem Computer installierten P-touch-Quick-Editor-Ordner.


## Etikettengröße

Bevor Sie einen Text eingeben, können Sie die Größe des Etikettes festlegen. Der P-touch Quick Editor bietet viele vordefinierte Standardformate für verschiedene Anwendungen zur Auswahl an.

### Hinweis


In den folgenden Anleitungen werden Bildschirmabbildungen aus Windows® 98, 98 SE und Me verwendet. Wo nicht anders angegeben, sind die Arbeitsschritte für Windows® 2000, XP und Macintosh identisch.

### Etikettengröße festlegen:

- 1 Klicken Sie auf den Pfeil neben dem „Eigenschaften“-Symbol (  ), um das „Eigenschaften“-Menü aufzurufen.
- 2 Klicken Sie auf „Etiketteneinstellungen“.

### Hinweis

Sie können die Etiketteneinstellungen auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Strg-Taste (Macintosh) in die Etikettenansicht klicken und im nun angezeigten Menü „Eigenschaften anzeigen“ wählen und dann auf „Etiketteneinstellungen“ klicken.

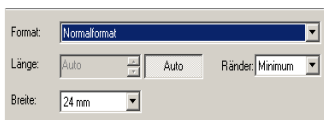

- 3 Klicken Sie in der Liste der Standardformate auf das gewünschte Format.


### Hinweis

Die Etikettengröße kann auch durch Eingabe der Länge und Breite oder durch Ziehen mit der Maus an den Kanten des in der Etikettenansicht gezeigten Etiketts geändert werden. Dazu müssen die Etiketteneinstellungen „Auto“ und „Auf verwendetes Band abstimmen“ ausgeschaltet sein.

## Texteingabe

 
Sie können den Text schnell formatieren, indem Sie Schriftart, Schriftgröße, Schriftstil und Ausrichtung festlegen. Zusätzlich kann ein Rahmen um den gesamten Text gezogen werden.

### Text eingeben:

- 1 Klicken Sie auf den Pfeil neben dem „Eigenschaften“-Symbol (  ), um das „Eigenschaften“-Menü aufzurufen.
- 2 Klicken Sie auf „Texteinstellungen“, um die verschiedenen Funktionen zur Textformatierung anzeigen zu lassen.


### Hinweis

Sie können die Texteinstellungen auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Strg-Taste (Macintosh) in die Etikettenansicht klicken, im nun angezeigten Menü „Eigenschaften anzeigen“ wählen und dann auf „Texteinstellungen“ klicken.



- 3 Wählen Sie in den Textformatierungen das gewünschte Format aus.
- 4 Klicken Sie in die Etikettenansicht und schreiben oder importieren Sie den gewünschten Text.

### Hinweis

 Wenn Sie Text in der Etikettenansicht schreiben, wird er so angezeigt, wie er später auch gedruckt wird. Kleine Schriften können jedoch besser auf dem Bildschirm gelesen werden, wenn durch Klicken auf das „Ansicht ändern“-Symbol (  ) zum Textfeld umgeschaltet wird.

## Texte importieren

Sie können Texte aus anderen Anwendungen in eine Beschriftung importieren.

### Texte importieren:

- ❶ Wählen Sie den gewünschten Text in der anderen Anwendung aus.
- ❷ Importieren Sie den Text, indem Sie ihn in die Etikettenansicht ziehen (Drag&Drop) oder indem Sie unter Windows die im Optionen-Menü festgelegte Tastenkombination verwenden.

#### Hinweis

Nur Windows:


☞ Um einzustellen, welche Tastenkombinationen zum Importieren von Text verwendet werden sollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Etikettenansicht (oder das Textfeld), wählen dann „Optionen“ und klicken anschließend auf die gewünschte Importmethode.

☞ Durch das Importieren eines Textes wird der eventuell zuvor im Etikett angezeigte Text gelöscht. Um einen Text aus einer anderen Anwendung zum Text im Etikett hinzuzufügen, kopieren Sie zuerst den Text in der Anwendung. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in die Etikettenansicht und im nun angezeigten Menü auf "Einfügen".

## Zuletzt gedruckte Texte

Die 10 zuletzt ausgedruckten Texte werden automatisch gespeichert und können so auch später für eine weitere Verwendung wieder aufgerufen werden.

### Zuletzt gedruckte Texte verwenden:

- ❶ Klicken Sie auf das Symbol , um die Liste der zuletzt gedruckten Texte anzuzeigen.
- ❷ Klicken Sie auf den gewünschten Text.

#### Hinweis

Durch das Aufrufen eines Textes aus der Liste der zuletzt gedruckten Texte wird der gesamte aktuell im Etikett angezeigte Text ersetzt.


## Symbol einfügen/ändern

Es kann ein Symbol aus den verschiedenen installierten Symbolschriftarten am Anfang des Etikettes eingefügt werden.

### Symbol zum Text hinzufügen:

- ❶ **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Etikettansicht, wählen Sie dann „Symbol“ im angezeigten Menü aus und klicken Sie auf „Einfügen/Ändern“. Es wird nun das Dialogfeld „Symbol einfügen“ angezeigt.

**Macintosh:** Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie in die Etikettenansicht (oder in das Textfeld), wählen Sie dann "Symbol" im angezeigten Menü und klicken Sie auf "Insert/Change". Es wird nun ein Dialogfeld mit Symbolen angezeigt.

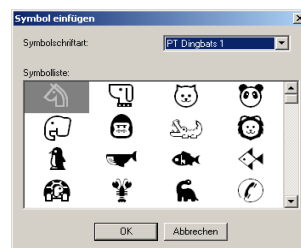

- ❷ Wählen Sie die gewünschte Symbolschriftart im Listefeld aus.
- ❸ Wählen Sie dann in der Sybolliste das gewünschte Symbol aus.
- ❹ Klicken Sie auf „Ok“. Das ausgewählte Symbol ist nun links vom Textanfang eingefügt.

#### Hinweis

Falls schon ein Symbol im Text vorhanden war, wird dieses durch das neu ausgewählte Symbol ersetzt.

## Hintergrundfarbe

Sie können die Hintergrundfarbe des Layouts ändern.

### Hintergrundfarbe wechseln:


- **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Etikettansicht, wählen Sie dann „Hintergrundfarbe“ im angezeigten Menü und klicken Sie anschließend auf die gewünschte Farbe.

**Macintosh:** Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie in die Etikettenansicht, wählen Sie dann "Background Colour" im angezeigten Menü und klicken Sie anschließend auf die gewünschte Farbe.

#### Hinweis

Falls Sie eine andere als die zur Auswahl stehenden Farben verwenden möchten, klicken Sie auf „Benutzereinstellungen“ bzw. „User Setting“ und erstellen Sie die gewünschte Farbe im nun angezeigten Dialogfeld. Klicken Sie dann auf „OK“.

## Lange Texte ansehen

Besonders lange Etiketten, die nicht vollständig in der Etikettenansicht auf dem Bildschirm dargestellt werden können, werden durch wiederholtes klicken auf das „Anordnen“-Symbol () Stück für Stück (Anfang, Mitte, Ende) auf dem Bildschirm angezeigt.


#### Hinweis


Wurde das Etikett zuvor von der Symbolleiste weggezogen, wird es beim Anordnen wieder mit der Symbolleiste verbunden.

## Drucken

Vor dem Ausdruck des Etikettes können verschiedene Druckoptionen gewählt werden.

### Beschriftung ausdrucken:

- 1 Klicken Sie auf den Pfeil neben der Drucken-Schaltfläche () .
- 2 Klicken Sie dann auf „Druckoptionen“ bzw. Print Options. Das „Drucken“-Dialogfeld erscheint nun.

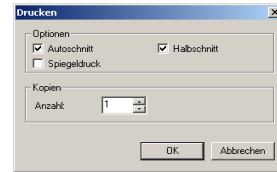

- 3 Wählen Sie die gewünschten Druckeinstellungen.

**Schneidmarkierungen (Auto Cut):** Hier können Sie wählen, ob Schneidmarkierungen (:) gedruckt werden sollen, mit deren Hilfe Sie z. B. beim Drucken mehrerer Kopien die Etiketten so abschneiden können, dass die Ränder gleich groß sind.


**Spiegeldruck (Mirror Printing):** Wenn Sie ein Etikett im Spiegeldruck auf ein durchsichtiges Band drucken, kann es von innen auf eine Fensterscheibe geklebt und von außen gelesen werden.

**Kopien (Copies):** Hier können Sie festlegen, wie oft das Etikett ausgedruckt werden soll.


- 4 **Windows:** Klicken Sie auf „Ok“, um den Druckvorgang zu starten.

**Macintosh:** Klicken Sie auf „Print“, um den Druckvorgang zu starten.

#### Hinweis

Sie können den Ausdruck auch starten ohne die Druckoptionen zu ändern, indem Sie einfach auf die Drucken-Schaltfläche () klicken oder indem Sie auf den Pfeil neben dieser Schaltfläche und dann auf "Drucken" bzw. „Print“ klicken.

## P-touch Quick Editor ein/ausblenden (nur Windows)

Sie können den P-touch Quick Editor ausblenden, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken. Anschließend kann der P-touch Quick Editor wieder eingeblendet werden, indem Sie auf sein Symbol in der Symbolgruppe rechts in der Taskleiste klicken.

## P-touch Quick Editor beenden

### P-touch Quick Editor verlassen:

#### Mit einem Windows®-Computer

Sie können wie folgt vorgehen:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das P-touch Quick Editor-Symbol in der Taskleiste und klicken Sie im nun angezeigten Menü auf "Schließen".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Etikettenansicht (oder in das Textfeld) und klicken Sie im nun angezeigten Menü auf "Beenden".

#### Mit einem Macintosh-Computer

Sie können wie folgt vorgehen:

- Klicken Sie auf „Quit“ im „File“-Menü
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, klicken Sie in die Etikettenansicht (oder in das Textfeld) und klicken Sie im nun angezeigten Menü auf „Quit“.

## Programme und Druckertreiber deinstallieren

### Mit einem Windows®-Computer

#### Software deinstallieren

Deinstallieren Sie den P-touch Editor 3.2 oder den P-touch Quick Editor wie folgt.

#### Software deinstallieren:

- ① Starten Sie Windows® 98, 98 SE, Me, 2000 oder XP.
- ② Klicken Sie auf die „Start“-Schaltfläche in der Taskleiste, wählen Sie „Einstellungen“ und klicken Sie auf „Systemsteuerung“. Klicken Sie in Windows® XP auf die „Start“-Schaltfläche in der Taskleiste und klicken Sie dann auf „Systemsteuerung“.

- ③ Klicken Sie auf „Software“.

**Hinweis**  
Das erscheinende Dialogfeld kann sich je nach verwendetem Betriebssystem unterscheiden.

- ④ Wählen Sie im Dialogfeld zum Entfernen von Programmen „P-touch Editor 3.2“ aus, um den P-touch Editor 3.2 zu deinstallieren, oder „P-touch Quick Editor“, um den P-touch Quick Editor zu deinstallieren. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Hinzufügen/Entfernen“ bzw. „Ändern/Entfernen“.
- ⑤ Sie werden nun gefragt, ob die gewählte Anwendung wirklich entfernt werden soll. Klicken Sie auf „Ja“, um das Programm zu deinstallieren.

**Hinweis**  
Falls Sie das Programm nicht deinstallieren möchten, klicken Sie auf „Nein“.

- ⑥ Ein Dialogfeld zeigt nun an, dass die Deinstallation abgeschlossen ist. Klicken Sie auf „Ok“.

### Druckertreiber deinstallieren

Deinstallieren Sie den Druckertreiber für den P-touch-3600/9600 wie folgt.

#### Druckertreiber deinstallieren:


- ① Schalten Sie den P-touch 3600/9600 aus und ziehen Sie das Datenkabel ab.
- ② Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache für das Programm auswählen können.




**Hinweis**

Falls sich das Sprachauswahlfenster nicht automatisch öffnet, doppelklicken Sie auf das "Arbeitsplatz"-Symbol auf dem Desktop und dann auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk, in das die CD eingelegt ist. (Unter Windows® XP klicken Sie im Start-Menü auf Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks.) Doppelklicken Sie nun auf "Setup.exe" , um das Dialogfeld zu öffnen.

- Wählen Sie die Sprache gemäß Ihrer Windows-Version aus und klicken Sie auf „OK“.

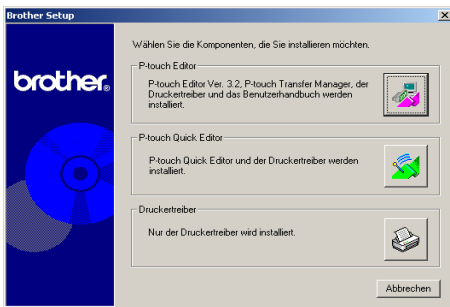

- Klicken Sie auf die untere Schaltfläche (Druckertreiber). Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie auswählen können, ob sie den Treiber ersetzen, einen neuen Treiber hinzufügen oder den Treiber löschen möchten.

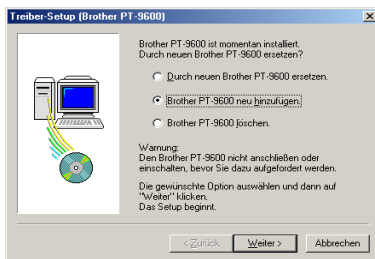

- Wählen Sie "Brother P-touch-3600/9600 löschen." und klicken Sie auf „Weiter“. Ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie das Löschen des Treibers bestätigen müssen.



- Klicken Sie auf „Ja“. Ein Dialogfeld zeigt an, dass der Treiber gelöscht wurde.



- Klicken Sie auf „Fertigstellen“.

**Hinweis**

Falls ein Dialogfeld erscheint, in dem Sie dazu aufgefordert werden den Computer neu zu starten, wählen Sie die Option für den Neustart des Computers aus und klicken Sie auf „Beenden“.

## Mit einem Macintosh-Computer

Deinstallieren Sie den P-touch Editor 3.2, den P-touch Quick Editor oder die P-touch-3600/9600-Druckertreiber auf einem Macintosh wie folgt.

**Hinweis**

Vergewissern Sie sich, dass der P-touch ausgeschaltet und nicht mit dem Computer verbunden ist, bevor Sie den Druckertreiber löschen.

## Mit einem Mac OS vor Mac OS X:

### Software und Druckertreiber deinstallieren:

- Ziehen Sie die folgenden Daten auf das „Trash“-Symbol:
  - „P-touch Editor 3.2“-Ordner (um den P-touch Editor 3.2 zu deinstallieren)
  - „P-touch Quick Editor“-Ordner (um den P-touch Quick Editor zu deinstallieren)
- Öffnen Sie den „Extensions“-Ordner im „System“-Ordner.
- Ziehen Sie die folgenden Daten auf das „Trash“-Symbol:
  - „P-touch-3600/9600“-Symbol (um den Druckertreiber zu löschen)
  - „USB P-touch-3600/9600 Extension“-Symbol (um den Druckertreiber zu löschen)
- Öffnen Sie den „Preferences“-Ordner im „System“-Ordner.

- 5 Ziehen Sie die folgenden Daten auf das „Trash“-Symbol:
  - „P-touch Editor 3.2 Prefs“-Symbol (für den P-touch Editor 3.2)
  - „P-touch Quick Editor Prefs“-Symbol (für den P-touch Quick Editor)
  - „P-touch-3600/9600 Prefs“-Symbol (für den Druckertreiber)

## Mac OS X 10.1:

### P-touch Editor 3.2 deinstallieren:

- 1 Doppelklicken Sie auf den „Applications“-Ordner auf der Macintosh-Festplatte, um ihn zu öffnen.
- 2 Doppelklicken Sie auf den „P-touch Editor 3.2“-Ordner, um ihn zu öffnen.
- 3 Doppelklicken Sie auf den „Uninstall P-touch“-Ordner.
- 4 Doppelklicken Sie auf das „Uninstall P-touch“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Das Deinstallationsprogramm wird nun gestartet.
- 5 Klicken Sie auf „Uninstall“. Der P-touch Editor 3.2 wird nun deinstalliert. Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Deinstallation abgeschlossen ist.
- 6 Klicken Sie auf „Quit“.

### P-touch Quick Editor deinstallieren:

- 1 Doppelklicken Sie auf den „Applications“-Ordner auf der Macintosh-Festplatte, um ihn zu öffnen.
- 2 Doppelklicken Sie auf den „P-touch Quick Editor“-Ordner, um ihn zu öffnen.
- 3 Doppelklicken Sie auf den „Uninstall P-touch“-Ordner.
- 4 Doppelklicken Sie auf das „Uninstall P-touch“-Symbol im nun angezeigten Ordner. Das Deinstallationsprogramm wird nun gestartet.
- 5 Klicken Sie auf „Uninstall“. Der P-touch Quick Editor wird nun deinstalliert. Ein Dialogfeld zeigt an, dass die Deinstallation abgeschlossen ist.
- 6 Klicken Sie auf „Quit“.

### Druckertreiber deinstallieren:

- 1 Ziehen Sie das USB-Datenkabel vom USB-Anschluss des P-touch ab.
- 2 Doppelklicken Sie auf den „Applications“-Ordner auf der Macintosh-Festplatte, um ihn zu öffnen.
- 3 Doppelklicken Sie auf den „Utilities“-Ordner, um ihn zu öffnen.
- 4 Doppelklicken Sie auf das „Print Center“-Symbol, um das Print Center zu starten.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass "P-touch-3600/9600" nicht in der „Printer List“ erscheint. Falls das Gerät dort aufgeführt ist, wählen Sie es aus und klicken Sie auf „Delete“, um es zu löschen.
- 6 Beenden Sie das Print Center.
- 7 Öffnen Sie im „Library“-Ordner den „Printers“-Ordner. Öffnen Sie dort den „Brother“-Ordner.
- 8 Ziehen Sie die folgenden Dateien auf das „Trash“-Symbol:
  - P-touch3600/9600PDE.plugin
  - P-touch3600/9600PM.plugin

## Etiketten verwenden


.....

### Laminierte Schriftbänder

Das Schutzpapier der laminierten Bänder kann einfacher abgezogen werden, wenn eine der Autoschnitt-Einstellungen (1, 3, 5 oder 7) verwendet wurde (siehe dazu Seite 72).


### Nicht laminierte Schriftbänder


Falten Sie das bedruckte Schriftband in der Mitte ein wenig, so dass sich die Innenkanten der Schutzpapierstreifen vom Band lösen. Die Streifen können dann einfach vom Band abgezogen werden.

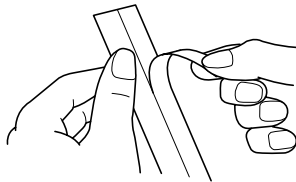

### Aufbügelpänder

Auf Aufbügelpänder gedruckte Beschriftungen können mit einem Bügeleisen auf Stoff übertragen werden.

- 1 Legen Sie ein Aufbügelpänder ein und drücken Sie , um den Text zu drucken und das Band abzuschneiden.
- 2 Bügeln Sie den Stoff, bevor Sie das Band aufbügeln.
- 3 Legen Sie das Band mit der nicht bedruckten Seite nach oben auf den Stoff.
- 4 Stellen Sie das Bügeleisen auf Baumwolle (150 bis 180 °C) ein, und drücken Sie es - wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist - ca. 15 Sekunden lang auf das Band.
- 5 Lassen Sie das Band ca. 1 Minute lang abkühlen und ziehen Sie es dann vorsichtig ab.

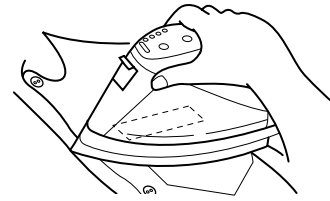

#### HINWEIS

- ☞ Weiße Stoffe aus 100% Baumwolle mit glatter Oberfläche eignen sich am Besten zum Aufbügeln von Beschriftungen. Sie können die Beschriftungen jedoch auch auf Stoffe aus 100 % Leinen oder Stoffe aus einem Baumwolle-Polyester-Gemisch übertragen, sofern diese eine glatte Oberfläche haben.
- ☞ Auf Stoffen mit rauher Oberfläche - wie Jeansstoff - sowie auf wasserdichten Stoffen können die Aufbügelpänder nicht richtig haften. Wärmeempfindliche Materialien wie Nylon, Seide oder ähnliche Stoffe eignen sich ebenfalls nicht zum Aufbügeln von Bändern, weil sie durch die erforderlichen hohen Temperaturen beschädigt werden können.
- ☞ Drücken Sie das Bügeleisen gerade und fest auf den Stoff und bewegen Sie es nicht, weil sonst das Aufbügelpänder verrutschen könnte.
- ☞ Nach Abziehen des Bandes kann der Stoff glänzend erscheinen. Auch können weiße Flecken an der Stelle zu sehen sein, an der das Band aufgebügelt wurde, weil das Band beim Abziehen des Schutzpapiers berührt wurde. Dies können Sie leicht beheben, indem Sie einfach ein Stück Stoff über die Stelle legen und noch einmal darüber bügeln.
- ☞ Die aufgebügelten Beschriftungen können nicht mehr vom Stoff abgelöst werden. Gehen Sie daher beim Aufbügeln vorsichtig vor.

### Textilbänder

Textilbänder können ebenfalls bedruckt und auf Kleidungsstücke aufgebügelt werden. Nach dem Ausdruck schneiden Sie das Band mit einer Schere ab. Legen Sie das bedruckte Textilband so herum auf das gebügelte Stück Kleidung, dass der Text gelesen werden kann. Legen Sie nun ein Stück Stoff über das Textilband und stellen Sie das Bügeleisen auf mittlere Temperatur (160 bis 180 °C) ein. Drücken Sie das vorgeheizte Bügeleisen für ca. 10 bis 15 Sekunden fest auf das Stück Stoff mit dem darunterliegenden Textilband.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung des Textilbandes.

### Waschen:

Wenn das Band richtig aufgebügelt wurde, kann der Stoff bis zu 20-mal mit normalem Waschmittel gewaschen werden.

Die aufgebügelte Beschriftung kann Farbe verlieren, wenn der Stoff längere Zeit in Bleichmittel gelegt wird.

Achten Sie darauf, dass beim Waschen keine harten Gegenstände, wie Knöpfe und Schnallen, mit der Beschriftung in Berührung kommen.

Lassen Sie Stoffe mit aufgebügelten Schriften nicht chemisch reinigen.

### Trocknen:

Sie können die Stoffe wie gewohnt draußen oder im Haus zum Trocknen aufhängen.

Trocknen Sie Stoffe mit Aufbügelländern nicht im Wäschetrockner. Das Band kann sich darin ablösen und an anderen Stoffen festkleben.

### Bügeln:

Verwenden Sie zum Bügeln von Stoffen mit aufgebügelten Beschriftungen die normale Temperatureinstellung.

Legen Sie ein Stück Stoff zwischen Bügeleisen und Aufbügelland, damit das Band nicht am Bügeleisen haften bleibt



Die Bänder sind nicht giftig. Sie sollten jedoch allgemeine Vorsichtsmaßnahmen einhalten und darauf achten, dass z.B. Kinder die Schriftbänder nicht in den Mund nehmen.

## Stempel

Mit dem P-touch können Sie neben selbstklebenden Etiketten auch Ihre eigenen Stempel-schablonen für die verschiedensten Anwendungen erstellen. Dazu können Sie einfach einen Stempel mit Hilfe der Stempelvorlagen entwerfen und zum Drucken ein Schablonenband einlegen. Anschließend können die Stempelschablonen einfach in einen selbstfärbenden Stempelhalter eingesetzt werden.

- ① Legen Sie die Schablonenbandkassette in den P-touch ein und formatieren Sie dann den Stempletext mit einer der folgenden Möglichkeiten:
  - a) Wählen Sie mit der AUTO FORMAT Funktion eine der vorformatierten Stempelvorlagen. (siehe Seite 70).
  - b) Geben Sie den Text ein und stellen Sie dann den Stempelmodus auf **EIN** (siehe Seite 69).

**HINWEIS**  
Wenn mit AUTO FORMAT eine vorformatierte Stempelvorlage ausgewählt wurde, ist es nicht notwendig den Stempelmodus auf **EIN** einzustellen.

- ② Drucken Sie den Stempel und ziehen Sie das Schutzpapier vom Schablonenband ab.
- ③ Nehmen Sie den Rahmen vom Stempelkissen des Stempelhalters ab und ziehen Sie dann die Schutzfolie vom Stempelkissen ab.


**HINWEIS**

- ☞ Wenn in den Stempelhalter bereits eine Schablone eingelegt ist, sollten Sie den Stempelhalter über ein Stück Schmierpapier halten und dann den Rahmen abnehmen. Heben Sie dazu zuerst die eine, dann die andere Seite des Rahmens an. Ziehen Sie dann langsam und vorsichtig die alte Stempelschablone ab. Achten Sie darauf, dass keine Tinte verspritzt.
- ☞ Bewahren Sie die Stempelhalter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


**HINWEIS**

- ☞ Achten Sie darauf, dass keine Tinte in Augen oder Mund gelangt. Falls dies dennoch geschieht, sollten Sie die Tinte sofort mehrere Minuten lang mit frischem Wasser abwaschen und dann einen Arzt aufsuchen.
- ☞ Achten Sie darauf, dass keine Tinte auf Haut, Kleidungsstücke und wichtige Dokumente gelangt. Falls sich Tinte auf der Haut befindet, waschen Sie diese sofort mit Seife ab. Es kann vorkommen, dass die Tinte auch durch Abwaschen nicht restlos entfernt werden kann.


- 4 Nehmen Sie die gedruckte Stempelschablone so, dass die glänzende Seite nach oben zeigt und richten Sie das eine Ende des Stempelkassetten mit dem Schlitz an einer Seite des Stempelhalters aus.

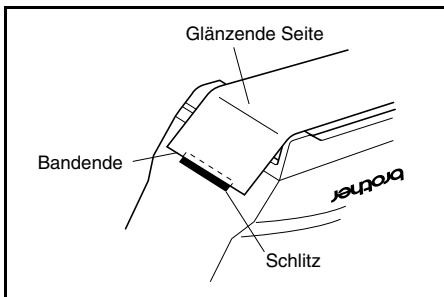


- 5 Halten Sie dieses Ende des Schablonenbandes mit dem Daumen fest und legen Sie das Band über das Stempelkissen, so dass das andere Ende zwischen den Führungen auf der gegenüberliegenden Seite des Halters liegt. Ziehen Sie dabei leicht am Band.

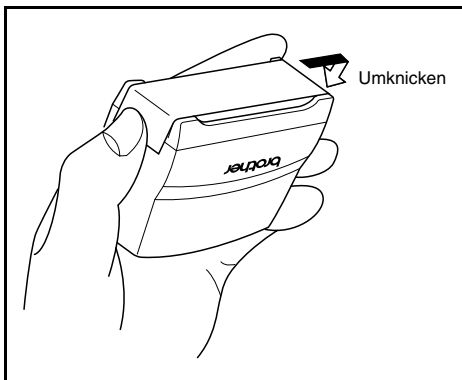

- 6 Knicken Sie das andere Ende des Schablonenbandes um die Kante des Stempelhalters und halten Sie es mit dem Finger fest.

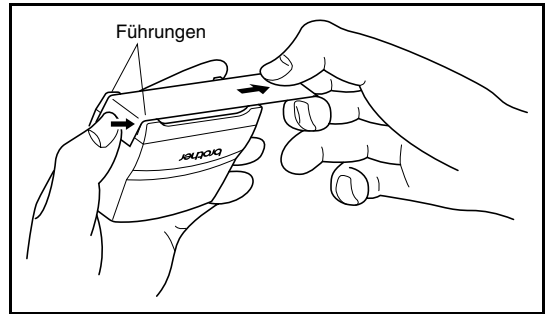

- 7 Schieben Sie den Rahmen über die Stempelschablone, und drücken Sie ihn fest.

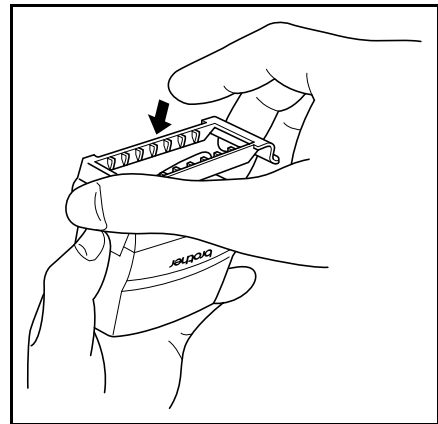

- 8 Setzen Sie den Stempelhalter gerade in seine Schutzkappe.

**HINWEIS**


- ☞ Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe den Stempel vollkommen abdeckt, damit keine Tinte herausspritzt.
- ☞ Wenn der Stempel nicht benutzt wird, sollten Sie ihn immer mit der Schutzkappe abdecken und aufrecht stehend mit der Stempelschablone nach unten lagern.
- ☞ Schützen Sie den Stempelhalter und die Schablonenbandkassetten vor hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht.


## Stempeletikett drucken

- 1 Legen Sie eine TZ-Schriftbandkassette in das Schriftbandfach ein.

### HINWEIS

Verwenden Sie ein 12 mm breites Band für Stempel der Größe M und ein 18-mm breites Band für Stempel der Größe L.

- 2 Drücken Sie , um das Stempeletikett aus-zudrucken.
- 3 Nachdem das Etikett gedruckt und abge-schnitten wurde, befestigen Sie es so auf der Oberseite des Stempelhalters, dass die Unterkante des Etiketts zur Seite mit dem "brother"-Logo zeigt.

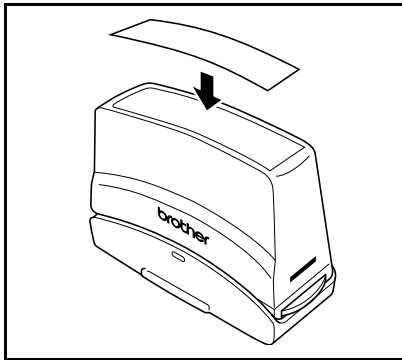

## Stempeln

Wie lange und wie fest der Stempelhalter gedrückt werden muss, hängt davon ab, wieviel Tinte sich noch im Halter befindet. Fertigen Sie zuerst einige Probedrucke auf einem Stück Papier an.

Mit einem Stempelhalter kann zwischen 300- und 500-mal gestempelt werden. Beim Wechsel der Stempelschablone geht jeweils ein wenig Tinte verloren. Die Lebensdauer eines Stempelhalters ist auch von der Größe und Strichstärke der Zeichen und von den verwendeten Druckarten, Hintergrundmustern, Schattierungen usw. abhängig.

### HINWEIS

- ☞ Warten Sie nach dem Stempeln, bis die Tinte vollständig trocken ist, bevor Sie den Stempelabdruck berühren. Dadurch vermeiden Sie, dass die Tinte verschmiert wird.
- ☞ Drücken Sie den Stempelhalter ganz gerade nach unten, damit der Stempelabdruck klar und nicht verzerrt wird.
- ☞ Drücken Sie den Stempelhalter nicht zu kräftig auf das Papier.
- ☞ Stempeln Sie nicht auf nassem, feuchtem, klebrigem, rauhem oder strukturiertem Papier. Stempeln Sie nur auf Papier. Die Tinte trocknet auf Folien und anderen Flüssigkeit abweisenden Materialien nicht.
- ☞ Wenn ein Abdruck mit einer neuen Stempelschablone selbst nach festem, ca. 30 Sekunden langen Drücken des Stempelhalters zu schwach oder nicht vollständig ist, sollten Sie einen neuen Stempelhalter verwenden. Versuchen Sie nicht, Tinte in den Halter nachzufüllen.

# *Kapitel 3*

---

---

 



# Funktionen

---

---

# Grundfunktionen

## Cursortasten

 Das Display des Gerätes kann drei Zeilen mit jeweils 19 Zeichen darstellen. Die eingegebenen Texte können jedoch bis zu 1000 Zeichen lang sein. Sie können den Cursor mit den Tasten , ,  und  zu jeder beliebigen Stelle im Text bewegen, um den Text zu überprüfen und Korrekturen vorzunehmen.

Die Cursortasten können auch dazu benutzt werden, verschiedene Funktionen und Einstellungen auszuwählen.

### CURSORTASTE LINKS ()

**Cursor ein Zeichen nach links bewegen:**

- Drücken Sie einmal .



#### HINWEIS

Befindet sich der Cursor am Zeilenanfang, wird er zum Ende der vorherigen Zeile bewegt.



**Cursor mehrere Zeichen nach links bewegen:**

- Halten Sie  gedrückt, bis sich der Cursor an der gewünschten Stelle befindet.

**Cursor an den Anfang der aktuellen Zeile bewegen:**

- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

**Cursor an den Anfang des aktuellen Textblockes bewegen:**

 
- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

#### HINWEIS

Wenn Sie diese Taste drücken, während sich der Cursor bereits am Anfang eines Textblockes befindet, springt der Cursor zum Anfang des vorherigen Blockes.

### CURSORTASTE RECHTS ()

**Cursor ein Zeichen nach rechts bewegen:**

- Drücken Sie einmal .


 
#### HINWEIS

Wenn Sie diese Taste drücken, während sich der Cursor am Ende einer Zeile befindet nach der eine weitere Zeile folgt, springt der Cursor zum Anfang der nächsten Zeile.


 
**Cursor mehrere Zeichen nach rechts bewegen:**

- Halten Sie  gedrückt, bis der sich der Cursor an der gewünschten Stelle befindet.

**Cursor an das Ende der aktuellen Zeile bewegen:**

- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

**Cursor zum Anfang des nächsten Textblockes bewegen:**

 
- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

#### HINWEIS

Befindet sich der Cursor bereits am Anfang des letzten Textblockes, wird er zum Ende des Textes bewegt.

### CURSORTASTE HOCH ()

**Cursor in die vorherige Zeile bewegen:**

- Drücken Sie einmal .


 
#### HINWEIS

Wenn sich der Cursor bereits in der ersten Zeile befindet, springt er an den Anfang der Zeile.

**Cursor mehrere Zeilen nach oben bewegen:**

 
- Halten Sie  gedrückt, bis sich der Cursor an der gewünschten Stelle befindet.

### Cursor an den Anfang des gesamten Textes bewegen:

- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

### CURSORTASTE TIEF ()


#### Cursor in die nächste Zeile bewegen:

- Drücken Sie einmal .



#### HINWEIS

Wenn sich der Cursor in der letzten Zeile befindet, springt er ans Ende der Zeile.

#### Cursor mehrere Zeilen nach unten bewegen:

- Halten Sie  gedrückt, bis sich der Cursor an der gewünschten Stelle befindet.

#### Cursor an das Ende des nächsten Textblockes bewegen:

- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

### Funktionsrad ()


Das Funktionsrad in der oberen rechten Ecke der Tastatur ermöglicht das schnelle und einfache Anwählen verschiedener P-touch-Funktionen und Einstellungen.

Lesen Sie die jeweiligen Beschreibungen der Funktionen, um die genaue Verwendung des Funktionsrades kennenzulernen.

#### Funktion oder Einstellung auswählen:

- Drehen Sie das Funktionsrad entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Funktion oder Einstellung angezeigt wird.

#### HINWEIS

Um keine Änderung vorzunehmen und zum Text zurückzukehren, drücken Sie .

#### Um die Auswahl zu bestätigen:

- Drücken Sie .

### CODE-Taste ()

 
#### Über bzw. auf den Tastenknöpfen farbig gedruckte Funktionen verwenden:

- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie die entsprechende Taste.


### Eingabetaste ()

Wenn Sie eine Zeile abschließen und die nächste Zeile beginnen möchten, drücken Sie am Zeilenende die Eingabetaste.

Die Eingabetaste kann auch dazu verwendet werden, ein ausgewähltes Zeichen in den Text einzufügen (beispielsweise ein Symbol oder einen Buchstaben mit Akzent) oder vorgenommene Einstellungen zu übernehmen.

Beim Auslösen bestimmter Funktionen erscheint im Display eine Sicherheitsabfrage, die Sie auffordert, den Vorgang zu bestätigen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Funktion etwas löscht oder eine Auswirkung auf gespeicherte Phrasen hat. Das Drücken von  ist in diesem Fall gleichbedeutend mit der Antwort „Ja“.

#### HINWEIS

Um mit „Nein“ zu antworten, drücken Sie . Mehr dazu finden Sie im Abschnitt STORNO-Taste weiter unten.

#### Auswahl in einer Liste treffen oder eine Einstellung übernehmen:

- Drücken Sie .

 
## STORNO-Taste ( )

Mit der STORNO-Taste können Sie die meisten Funktionen abbrechen und wieder zum Ausgangspunkt zurückgelangen, ohne eine Änderung am Text vorzunehmen.

Manchmal erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie auffordert, einen Vorgang zu bestätigen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Funktion etwas löscht oder eine Auswirkung auf gespeicherte Phrasen hat.

Das Drücken von  ist in diesem Fall gleichbedeutend mit der Antwort „Nein“.

### HINWEIS

Um mit „Ja“ zu antworten, drücken Sie . Mehr dazu finden Sie im Abschnitt Eingabetaste weiter oben.

## Funktion abbrechen, ohne Änderungen zu übernehmen:

- Drücken Sie .

## Text eingeben

Sie können Ihren Text wie mit einer Schreibmaschine oder einem Computer eingeben.

## Einfügetaste ( )

Normalerweise ist der Einfügemodus eingestellt. Das heißt, neu eingegebener Text wird an der aktuellen Cursorposition eingefügt. Wenn Sie den Einfügemodus ausschalten, wird an der Cursorposition bereits vorhandener Text durch den neu eingegebenen Text ersetzt. Solange der Einfügemodus eingeschaltet ist, erscheint links im Display die **Ins**-Anzeige.

## Einfügemodus einschalten:


- Drücken Sie . Die **Ins**-Anzeige erscheint.



## Einfügemodus ausschalten:

- Drücken Sie . Die **Ins**-Anzeige erlischt.

 

## LEER-Taste

Mit der **LEER-Taste** können Sie an jeder beliebigen Stelle im Text Leerzeichen einfügen. Ihre Funktion unterscheidet sich von derjenigen der Cursortaste rechts (  ), die den Cursor nur über den eingegebenen Text bewegt, ohne dass Leerzeichen eingefügt werden.


## Leerzeichen eingeben:

- Drücken Sie die **LEER-Taste**.


## Umschalter ( oder )

Zum Schreiben von Großbuchstaben oder der oben links auf den Tasten abgebildeten Zeichen, drücken Sie die Taste für den Buchstaben bzw. das Zeichen bei gedrücktem Umschalter (  oder  ).



### HINWEIS

 Wenn der Caps-Modus eingeschaltet ist, werden in Verbindung mit dem Umschalter (  ) Kleinbuchstaben bzw. die Zeichen in der linken oberen Hälfte der Tastenknöpfe eingegeben.



## Großbuchstaben oder Symbole in der oberen linken Ecke einer Taste eingeben:



- Halten Sie  gedrückt und drücken Sie die Taste für den gewünschten Buchstaben oder das gewünschte Symbol.

## CAPS-TASTE ( )

 Mit der Caps-Taste können Sie kontinuierlich Großbuchstaben und Ziffern eingeben, ohne dass der Umschalter (  oder  ) gedrückt werden muss. Solange der Caps-Modus eingeschaltet ist, erscheint links im Display die Anzeige **Caps**.


**HINWEIS**

Im **Caps**-Modus wird durch Drücken einer Zifferntaste die entsprechende Ziffer geschrieben. Zur Eingabe der über den Ziffern abgebildeten Zeichen, halten Sie den Umschalter (  oder  ) gedrückt.

Zum Schreiben von Kleinbuchstaben im **Caps**-Modus lösen Sie die entsprechende Taste bei gedrücktem Umschalter (  oder  ) aus.


**Mehrere Großbuchstaben eingeben**

- 1 Drücken Sie . Die **Caps**-Anzeige erscheint.

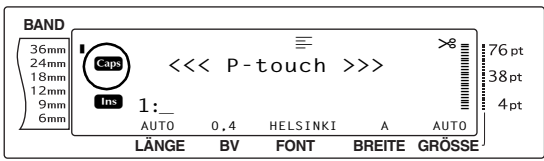


- 2 Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Buchstaben oder Symbole.


**HINWEIS**


Um den **Caps**-Modus auszuschalten, drücken Sie . Die **Caps**-Anzeige erlischt.


 

**ALT-Taste (  )**

Im **Alt**-Modus können die auf der rechten Hälfte der Tastenknöpfe abgebildeten Zeichen und die in der Tabelle unten gezeigten Sonderzeichen geschrieben werden. Der **Alt**-Modus kann mit der Taste  ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der **Alt**-Modus eingeschaltet ist, leuchtet die **Alt**-Anzeige.



**Rechts auf den Tasten farbig abgebildete Sonderzeichen eingeben:**

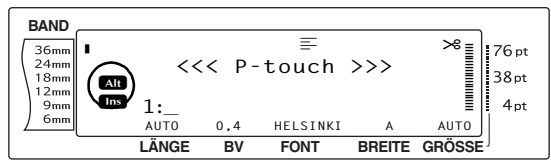
- 1 Drücken Sie , um den **ALT**-Modus einzuschalten.




- 2 Zur Eingabe eines in der unteren rechten Ecke einer Taste farbig abgebildeten Zeichens drücken Sie einfach die jeweilige Taste. Zur Eingabe eines in der oberen rechten Ecke einer Taste farbig abgebildeten Zeichens halten Sie den Umschalter (  oder  ) gedrückt (oder schalten Sie mit  den **Caps**-Modus ein) und drücken die Taste mit dem gewünschten Zeichen.

**HINWEIS**

Um bei eingeschaltetem **Caps**-Modus einen Kleinbuchstaben einzugeben, drücken Sie die entsprechende Taste bei niedergedrücktem Umschalter (  oder  ).

 
Um den **Alt**-Modus auszuschalten, drücken Sie . Die **Alt**-Anzeige erlischt.

**Eingabetaste (  )**

Wie bei einer Schreibmaschine oder an einem Computer kann durch Drücken der Eingabetaste (  ) eine Zeile beendet und eine neue angefangen werden.

Wenn Sie eine Zeile eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste, um den Cursor zum Anfang einer neuen Zeile zu bewegen.

**HINWEIS**

Ein Textblock kann aus maximal 16 Zeilen bestehen. Wenn Sie  am Ende der 16. Zeile drücken, erscheint die Fehlermeldung „MAX. 16 ZEILEN“.

Die Tabelle unten zeigt, wie viele Zeilen in Abhängigkeit von der Schriftbandbreite auf ein Etikett gedruckt werden können:

Bandbreite	Maximale Anzahl der druckbaren Zeilen
6 mm	3
9 mm	4
12 mm	6
18 mm	10
24 mm	13
36 mm	16
Stempel 18 mm	6
Stempel 24 mm	10

### Neue Zeile hinzufügen:

- Drücken Sie . Das Zeichen (↓) zeigt das Zeilenende an.

### Neuer Block ( + )

Es können Textblöcke mit unterschiedlicher Zeilenanzahl eingegeben werden. Immer wenn die Zeilenanzahl wechseln oder einem Teil des Textes ein anderen Format zugeordnet werden soll, muss ein neuer Block begonnen werden. (siehe *Blockformat* auf Seite 56).

#### HINWEIS

- Ein Etikett kann insgesamt maximal 50 Zeilen enthalten. Wenn Sie bereits insgesamt 50 Zeilen eingegeben haben und dann oder und drücken, erscheint die Fehlermeldung "ZUVIELE ZEILEN!".
- Befindet sich der Cursor innerhalb eines Textblockes, wenn und gedrückt werden, wird der Block in zwei Blöcke aufgeteilt, wobei das Zeichen, unter dem sich der Cursor befindet, den Anfang des zweiten Blockes bildet.

### Neuen Block beginnen:

- Halten Sie gedrückt und drücken Sie . Das Zeichen (↓) zeigt das Ende des Blockes an.


## SYMBOL-Taste ( )

Zusätzlich zu den Buchstaben, Satzzeichen, Symbolen und Ziffern, die auf den Tastenkнопfen abgebildet sind, können mit der **Symbol**-Funktion über 440 Zeichen und Bilder eingefügt werden. Nachdem diese Symbole eingefügt wurden, können sie wie andere Zeichen gelöscht werden. Einige Symbole können auch wie andere Textzeichen formatiert werden (siehe Seiten 57 bis 64).

Eine Tabelle mit den verfügbaren Symbolen finden Sie auf den Seiten 102 bis 104.

### Symbol oder Bild in den Text einfügen:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **SYMBOL** angezeigt wird, und drücken Sie dann (oder drücken Sie ). Im Display erscheint eine Zeile mit Symbolen. Darüber wird der Name der Symbolgruppe, im Beispiel „SATZZEICHEN“ angezeigt.

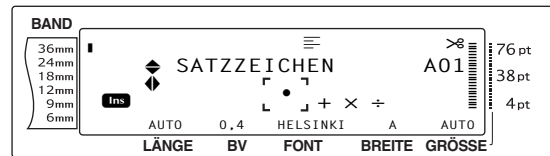

#### HINWEIS

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne ein Symbol einzufügen, drücken Sie (oder drücken Sie ).

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (oder wählen Sie mit oder die gewünschte Symbolgruppe und drücken Sie dann oder ), bis das gewünschte Symbol vergrößert im Auswahlrahmen angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie (oder drücken Sie ). Das gewählte Symbol wird in den Text eingefügt.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Symbole hintereinander eingeben möchten, halten Sie **CODE** gedrückt, bevor Sie **SET** (oder **NEU BLOCK**) drücken. Wählen Sie dann wie unter Schritt 2 beschrieben das nächste Symbol und fügen auch dieses in den Text ein, indem Sie **CODE** gedrückt halten und die Taste **SET** (oder **NEU BLOCK**) drücken. Drücken Sie **SET** (oder **NEU BLOCK**), nachdem Sie das letzte Symbol ausgewählt haben.

Sie können ein Symbol auch einfach mit der in der Symboltabelle (siehe *Blockformat* auf Seite 56) angegebenen Buchstaben/Zahlenkombination auswählen. Wenn Sie zum Beispiel nach Drücken von **SYMBOL AKZENT** die Taste **T** drücken, erscheint die Symbolgruppe **GARTEN** im Display. Anschließend kann mit **ZELLE** das dritte Symbol (Schraube) ausgewählt werden.

**Akzentbuchstaben ( **CODE** + **SYMBOL AKZENT** )**


Auch Buchstaben mit Akzent können in den Text eingefügt werden. Viele dieser Buchstaben können Sie auch im Alt-Modus (siehe Seite 47) oder als zusammengesetzte Zeichen eingeben.

1 Die Tabelle zeigt die verfügbaren Akzentbuchstaben:

Buchstabe	Buchstabe mit Akzent	Buchstabe	Buchstabe mit Akzent
A	Ä Ä Ä Ä Ä	Ö	Ö Ö Ö Ö Ö
a	ä ä ä ä ä	ö	ö ö ö ö ö
C	Č Č	Ř	Ř Ř
c	č č	r	ř ř
D	Đ Đ	S	Š Š
d	đ đ	s	š š
E	É É É É	T	Ť Ť
e	é é é é	t	ť ť
I	İ İ	U	Ú Ú Ú
i	ı ı	u	ú ú ú
L	Ĺ Ĺ Ĺ	Y	Ý
l	ĺ ĺ ĺ	y	ý ý
N	Ń Ń	Z	Ž Ž Ž
n	ń ń	z	ž ž ž

**Akzentbuchstaben eingeben:**

1 Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **AKZENT** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **SYMBOL AKZENT**). Die Anzeige "AKZENT a-z/A-Z? DIE TASTE FÜR DEN BUCHSTABEN DRÜCKEN" erscheint im Display.

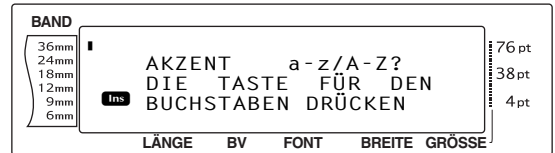


**HINWEIS**

Um wieder in den Text zurückzugelangen, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **SYMBOL AKZENT**).

2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie die Taste für den Buchstaben, der mit Akzent geschrieben werden soll). Oder drücken Sie **NEU BLOCK**.

**HINWEIS**

Zur Eingabe eines Großbuchstabens halten Sie den Umschalter **Umsch.** gedrückt (oder schalten Sie mit der Taste **CAPS** den **Caps-Modus** ein) und drücken Sie dann die Buchstabentaste.

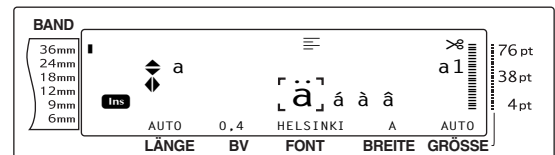

3 Wählen Sie mit **ANF.** oder **ENDE** die Buchstabengruppe aus und drücken Sie dann **+** oder **-**, bis der gewünschte Akzentbuchstabe vergrößert im Auswahlrahmen angezeigt wird.

Funktionen

- 4 Drücken Sie (oder drücken Sie ). Das gewünschte Akzentzeichen wird in den Text eingefügt.

**HINWEIS**

Um mehrere Buchstaben mit Akzent einzugeben, halten Sie gedrückt, bevor Sie auf das Funktionsrad (oder ) drücken. Geben Sie dann weitere Buchstaben mit Akzent ein, indem Sie Schritt 2 wiederholen und jeweils anschließend gedrückt halten, während Sie auf das Funktionsrad (oder ) drücken. Drücken Sie erst auf das Funktionsrad (oder ) , nachdem der letzte Buchstabe mit Akzent gewählt wurde.

**Zusammengesetzte Zeichen**

( und )

In vielen Sprachen werden Zeichen mit Akzent verwendet. Dieses Gerät kann solche Zeichen anzeigen und drucken. Die folgenden Akzentzeichen stehen zur Verfügung: ^, ¨, ´, ` und ˇ.

Einige dieser Sonderzeichen können auch direkt über die Tastatur eingegeben werden. Zum Beispiel können die deutschen Umlaute ä, ö und ü nach Einschalten des Alt-Modus () eingegeben werden. Bevor Sie also ein Zeichen wie unten beschrieben zusammensetzen, sollten Sie prüfen, ob es nicht schon auf der Tastatur vorhanden ist.

Die folgenden Zeichen können zusammengesetzt werden:

Akzent	Kombinierbar mit den Buchstaben
^	o O
¨	a e o u y A E O U
´	a e i o u n c r s y z A E I O U N C R S Y Z
`	a A
ˇ	a e c l n r s t z A E C D L N R S T Z

**Zusammengesetztes Zeichen eingeben:**

- Um ein auf der Tastatur farbig abgebildetes Akzentzeichen einzugeben, muss der **Alt-Modus** eingeschaltet werden. Drücken Sie dazu einmal, so dass die Anzeige **Alt** links im Display erscheint. Zur Eingabe der Zeichen ´ und ` muss der **Alt-Modus** ausgeschaltet sein.
- Drücken Sie die Taste ( oder ) für das gewünschte Akzentzeichen. (Um die in der oberen Hälfte der Taste abgebildeten Zeichen ´ und ¨ einzugeben, halten Sie den Umschalter gedrückt, während Sie drücken.) Das Akzentzeichen wird in den Text eingefügt.
- Geben Sie nun den dazugehörigen Buchstaben ein. Er wird unter dem Akzentzeichen in den Text eingefügt.

**HINWEIS**

Falls die beiden Zeichen nicht kombinierbar sind (siehe Tabelle), wird nur der Buchstabe in den Text eingefügt.

**Barcode-Taste** ( + )

Mit der **Barcode**-Funktion können Sie einen Barcode in das Etikett einfügen. Verschiedene Barcode-Parameter ermöglichen es, den jeweils passenden Code zu verwenden.



L 30 mm  
D 5 mm



**HINWEIS**

- In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie einen Barcode in Ihren Text einfügen. Es kann in diesem Handbuch jedoch nicht das Konzept der Barcode-Verschlüsselung erklärt werden. Lesen Sie dazu bitte die entsprechende Fachliteratur.
- Da dieses Gerät nicht speziell für die Herstellung von Barcodes konstruiert wurde kann es möglich sein, dass einige Barcode-Lesegeräte die mit dem P-touch erzeugten Beschriftungen nicht lesen können.
- Barcodes sollten auf weißes Band mit schwarzer Schrift gedruckt werden.

Die folgenden Einstellungen können gewählt werden:

Parameter	Settings
PROTOKOLL	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
BREITE (Barcode-Breite)	BREIT, MITTEL, SCHMAL, EXTRA KLEIN
ZIFFER (Ziffern unter dem Barcode drucken)	EIN, AUS
PRÜFZIFFER	EIN, AUS

Die Standardeinstellungen sind **CODE 39**, **BREIT**, **ZIFFER EIN**, und **PRÜFZIFFER AUS**.

**HINWEIS**

Es wird empfohlen, für Barcodes-Breite auf **BREIT** (oder mindestens auf **SCHMAL**) einzustellen. Andernfalls sind die Codes eventuell schlecht lesbar.

Der Parameter **Prüfziffer** steht nur für die Barcode-Protokolle **CODE 39**, **I-2/5** und **CODABAR** zur Verfügung.

**Barcode erstellen:**

- Drehen Sie das Funktionsrad (SET), bis **BARCODE** angezeigt wird, und drücken Sie (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie EINF. BARCODE).

**HINWEIS**

Zum Ändern der Daten oder Parameter eines bereits in das Etikett eingefügten Barcodes, bewegen Sie den Cursor unter die rechte Hälfte des Barcode-Symbols (|||||), bevor Sie mit dem Funktionsrad (SET) **BARCODE** wählen und drücken (oder CODE gedrückt halten und drücken).


Um die **Barcode**-Funktion zu verlassen, ohne einen Barcode einzugeben, drücken Sie (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie EINF. BARCODE).



- Geben Sie den neuen Barcode ein oder bearbeiten Sie die zuvor eingegebenen Daten.

**Barcode-Parameter ändern:**

- Drücken Sie ANF.

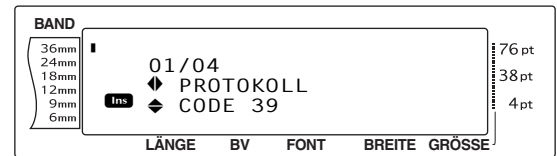

- Drücken Sie ← or →, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.

**HINWEIS**


Um die Standardeinstellung zu wählen, drücken Sie die Leertaste.

Um wieder zu den Barcode-Daten zurückzuzugelen, ohne Parameter-Einstellungen zu ändern, drücken Sie STORNO (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie EINF. BARCODE).

- Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie + ANF. or - ENDE), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis alle Parameter wie gewünscht geändert sind.
- Drücken Sie (SET) (oder drücken Sie NEU BLOCK).

**Sonderzeichen in Barcode eingeben (nur mit den Protokollen CODE39, CODABAR, EAN128 oder CODE128 möglich):**

- Drücken Sie ← or →, bis sich der Cursor in den Barcode-Daten unter dem Zeichen befindet, vor dem das Sonderzeichen eingefügt werden soll.
- Drücken Sie SYMBOL AKZENT.

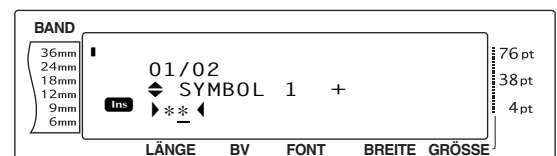

Funktionen

- 10 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie ANF. oder ENDE), bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

**HINWEIS**

In der Tabelle auf Seite 75 sind alle verfügbaren Sonderzeichen aufgelistet.

- 11 Drücken Sie SET (oder drücken Sie NEU BLOCK), um das gewählte Sonderzeichen in den Barcode einzufügen.

**HINWEIS**

Um die Barcode-Funktion zu verlassen, ohne einen Barcode einzufügen, können Sie jederzeit STORNO drücken (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie EINF. BARCODE).

**Barcode in den Text einfügen:**

- 12 Drücken Sie SET (oder drücken Sie NEU BLOCK).

**HINWEIS**

Um einen Barcode zu löschen, bewegen Sie den Cursor auf oder unmittelbar rechts neben das Barcode-Symbol (|||||) und drücken Sie SP.FREI (oder bewegen Sie den Cursor unter einen der beiden Teile des Barcode-Symbols (|||||) und drücken Sie LÖSCHEN). Wenn die Meldung "LÖSCHEN? |||||" erscheint, drücken Sie NEU BLOCK. Um zum Text zurückzugelangen ohne den Barcode zu löschen, drücken Sie STORNO, .

**Euro-Konverter (CODE + EINST.)**

Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach Preisetiketten erstellen, die auf einen Blick den Wert der Waren in Euro oder einer anderen Währung zeigen.


PRINTER  
 € 120.50  
 JP¥ 14,809.45

**Euro-Konverter einstellen:**

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad SET, bis KONVERTER-SETUP angezeigt wird, und drücken Sie dann SET (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie einmal EINST.). Die Anzeige „WÄHRUNG“ erscheint und darunter die aktuell ausgewählte Währung.

**HINWEIS**

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne Änderungen zu übernehmen, drücken Sie STORNO (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie EINST.).

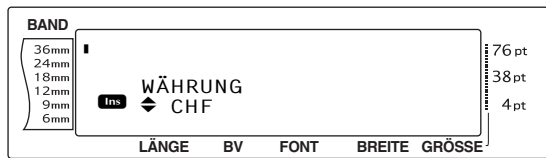


- 2 Drehen Sie das Funktionsrad SET (oder drücken Sie mit ANF. oder ENDE), bis die gewünschte Währung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Die folgenden Währungen können gewählt werden:  
**CHF** (Schweizer Franken), **DKK** (Dänische Kronen), **GBP** (Britische Pfund), **NOK** (Norwegische Kronen), **SEK** (Schwedische Kronen), **AUD** (Australische Dollar), **CAD** (Kanadische Dollar), **HKD** (Hong Kong Dollar), **USD** (US Dollar), **JPY** (Japanische Yen), **JEDE1** (im Format X.XXX,XX), **JEDE2** (im Format X,XXX.XX).

- 3 Drücken Sie SET (oder drücken Sie NEU BLOCK). Im Display erscheint die Anzeige „KURS“.

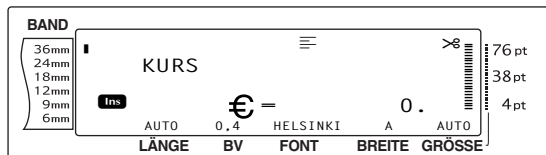


- 4 Geben Sie den Wechselkurs der Währung ein, um den Euro in die gewünschte Währung anzuzeigen.

**HINWEIS**

- Es kann eine Zahl mit maximal 9 Stellen (ohne Dezimalzeichen) eingegeben werden.
- Mit  $\uparrow$  oder  $\downarrow$  kann entsprechend dem Währungsformat ein Komma bzw. Punkt eingegeben werden.
- Falls Sie einen Fehler beim Eingeben des Wechselkurses machen, können Sie die falschen Zeichen mit  $\text{SPFREI}$  (oder  $\text{LÖSCHEN}$ ) korrigieren.

5 Drücken Sie  $\text{SET}$  (oder drücken Sie  $\text{NEU BLOCK}$ ). Im Display erscheint „TRENZCHN.“ mit der aktuell gewählten Einstellung.

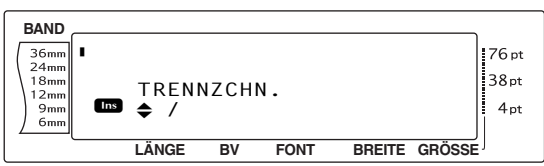

6 Drehen Sie das Funktionsrad (oder drücken Sie  $\uparrow$  ANF oder  $\downarrow$  ENDE), bis die gewünschte Einstellung für das Trennzeichen angezeigt wird.

**HINWEIS**

Die folgenden Trennzeichen stehen zur Verfügung:  
/ (Schrägstrich), Leerzeichen,  $\downarrow$  (neue Zeile).

7 Drücken Sie  $\text{SET}$  (oder drücken Sie  $\text{NEU BLOCK}$ ). Die Euro-Anzeige erscheint.



8 Drehen Sie das Funktionsrad  $\text{SET}$  (oder drücken Sie  $\uparrow$  ANF oder  $\downarrow$  ENDE), bis die gewünschte Einstellung für die Druckposition des Euro-Preises angezeigt wird.


**HINWEIS**

Die folgenden Einstellungen zum Drucken der Euro-Preise stehen zur Verfügung:  
**ERSTE** (der Euro-Preis wird vor dem Preis in der anderen Währung gedruckt), **ZWEITE** (der Euro-Preis wird nach dem Preis in der anderen Währung gedruckt).

9 Drücken Sie  $\text{SET}$  (oder drücken Sie  $\text{NEU BLOCK}$ ).

**Umrechnung von Euro in die gewünschte Währung oder umgekehrt und einfügen der beiden Werte in den Text:**

1 Halten Sie  $\text{CODE}$  gedrückt und drücken Sie einmal  $\text{ZURÜCK}$ . Die aktuelle Währungseinstellung wird angezeigt.

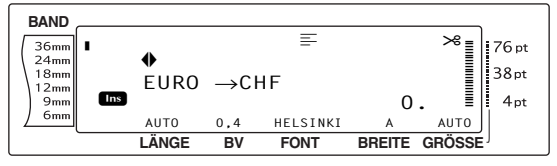

2 Drehen Sie das Funktionsrad  $\text{SET}$  (oder drücken Sie  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$ ), bis der Pfeil die gewünschte Richtung anzeigt.

3 Geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.

**HINWEIS**


 
Es kann eine Zahl mit maximal 9 Stellen (ohne Dezimalzeichen und begrenzt auf 2 Nachkommastellen) eingegeben werden. Mit  $\uparrow$  oder  $\downarrow$  wird entsprechend dem Währungsformat ein Komma bzw. Punkt eingefügt.

4 Drücken Sie  $\text{SET}$  (oder  $\text{NEU BLOCK}$ ). Der Wert wird nun umgerechnet und beide Währungen werden ab der Cursorposition in den Text eingefügt und angezeigt.


HINWEIS		
Die Währungen werden in dem unten gezeigten Format eingefügt:		
Währung	Format	Euro-Format
CHF	X'XXX.XX SwF	X'XXX.XX €
DKK	DKK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
GBP	£X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
NOK	Nkr X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
SEK	SEK X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
AUD	A\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
CAD	CA\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
HKD	HK\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
USD	US\$ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
JPY	JP¥ X,XXX.XX	€ X,XXX.XX
JEDE1	X.XXX,XX	€ X.XXX,XX
JEDE2	X,XXX.XX	€ X,XXX.XX

## Text bearbeiten

 
 


### Korrekturtaste ( )

Mit der Korrekturtaste (  ) können Sie Zeichen, die sich links vom Cursor befinden, entfernen. Verwechseln Sie die Korrekturtaste nicht mit der Cursortaste links (  ). Letztere bewegt den Cursor durch den Text, ohne dass Zeichen gelöscht werden.

Die Korrekturtaste kann auch dazu verwendet werden, Funktionen zu verlassen, ohne die gewählten Einstellungen zu übernehmen.

HINWEIS	
Befindet sich der Cursor am Anfang einer Zeile oder eines Blocks, wird durch Drücken der Taste  die aktuelle Zeile oder der aktuelle Block mit dem vorherigen verbunden.	

 
 

 

### Einzelnes Zeichen löschen:

- 1 Drücken Sie , ,  oder , um den Cursor rechts neben das zu löschende Zeichen zu bringen.


 
- 2 Drücken Sie einmal .

HINWEIS	
Jedesmal, wenn Sie  drücken, wird ein Zeichen gelöscht.	


 
 


### Mehrere Zeichen löschen:

- 1 Drücken Sie , ,  oder , um den Cursor rechts neben das letzte zu löschende Zeichen zu bringen.
- 2 Halten Sie  gedrückt, bis alle zu löschenden Zeichen entfernt wurden.


 



### Löschen-Taste ( )

Mit der Löschen-Taste (  ) können Sie das Zeichen an der Cursorposition entfernen. Verwechseln Sie die Löschen-Taste nicht mit der Cursortaste links (  ). Letztere bewegt den Cursor durch den Text, ohne dass Zeichen gelöscht werden.

### Einzelnes Zeichen löschen:

- 1 Drücken Sie , ,  oder , um den Cursor unter das zu löschende Zeichen zu bringen.
- 2 Drücken Sie einmal .


 




### Mehrere Zeichen löschen:

- 1 Drücken Sie , ,  oder , um den Cursor unter das zu löschende Zeichen zu bringen.
- 1 Halten Sie  gedrückt, bis alle gewünschten Zeichen gelöscht sind.



### Zeilenlösch-Taste ( + )

Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach ganze Textzeilen löschen.

 

### Zeile löschen:

- 1 Drücken Sie , ,  oder , um den Cursor unter die zu löschende Zeile zu bringen.
- 2 Halten Sie  gedrückt und drücken Sie einmal .

**HINWEIS**



Jedesmal, wenn Sie  drücken, während Sie  gedrückt halten, wird die Zeile in der sich der Cursor befindet gelöscht.

### Arbeitsspeicher löschen




(  +  )


Mit der Funktion **SP.FREI** können Sie vor der Eingabe eines neuen Textes den Arbeitsspeicher löschen. Dabei können Sie wählen, ob nur der Text gelöscht oder auch die Formatierung (**Font, Grösse, Breite, Stil1, Stil2, Unter-/Ausstreichen, Rahmen, Horizontale Ausrichtung, Umlaufdruck, Rand, Bandlänge, Blockrand, Blocklänge und Spiegeldruck**) auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

#### Text und alle Formateinstellungen löschen:



  - Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

**HINWEIS**




Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne den Text zu löschen, drücken Sie  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie ).


- Da sich das Häkchen  bereits neben **TEXT&FORMAT** befindet, drücken Sie . Der gesamte Text ist nun gelöscht und alle Formatfunktionen sind wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.


#### Nur Text löschen:

 - Halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

**HINWEIS**

 Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne den Text zu löschen,, drücken Sie  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

 - Drücken Sie  oder  to move ✓ beside **NUR TEXT**.

- Drücken Sie . Der Text ist dann gelöscht, aber die Formateinstellungen bleiben unverändert.

### Text formatieren

Damit Sie Ihre Etiketten zweckgemäß und attraktiv gestalten können, steht eine Vielzahl von Formatierungsfunktionen zur Verfügung.

Mit den folgenden Textformat-Funktionen können Sie das Aussehen der einzelnen Zeichen festlegen: Font (Schriftart), Größe, Breite, Stil1, Stil2, Unter-/Ausstreichen, Rahmen, Horizontale Ausrichtung und Umlaufdruck. Die meisten Textformate können einer einzelnen Zeile, einem einzelnen Textblock oder dem gesamten Text zugeordnet werden. Der Umlaufdruck kann jedoch nur einzelnen Textblöcken oder dem gesamten Text zugeordnet werden. Wurde das Textformat einer Zeile geändert und anschließend Text in dieser Zeile hinzugefügt, bleibt das Zeilenformat so lange gültig, bis es wieder geändert wird.

Die Etikettenformat-Funktionen (Rand (BV), Bandlänge, Blockrand, Blocklänge und Spiegeldruck) legen das Aussehen des gesamten Etiketts fest. Sie sind für den gesamten Text gültig. Die Blocklängeneinstellung kann auch einzelnen Blöcken zugeordnet werden.

## ALLGEMEINES FORMAT/ GLOBALFORMAT ( + )

Mit den Globalformat-Funktionen kann das Aussehen des gesamten Textes mit Hilfe der folgenden Funktionen festgelegt werden: Font (Schriftart), Größe, Breite, Stil1, Stil2, Unter-/Ausstreichen, Rahmen, Horizontale Ausrichtung. Zusätzlich können im Globalformat die Einstellungen für die Ränder, die Bandlänge, die Blockränder, die Blocklänge und Umlaufdruck geändert werden.

### Allgemeines Format/Globalformat ändern:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **ALLGEMEINES FORMAT** angezeigt wird, und drücken Sie dann  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie ).
- 2 Wählen Sie **FONT, GRÖSSE, BREITE, STIL1, STIL2, UNTER-/AUSSTR., RAHMEN, H.AUSRICH, RAND, BANDLÄNGE, BLOCKRAND, BLOCKLÄNGE,** oder **UMLAUF DR.** und die jeweils gewünschte Einstellung wie auf den Seiten 57 bis 68 beschrieben aus. Die gewählten Einstellungen sind für den gesamten Text gültig.

#### HINWEIS

Um zum Text zurückzukehren, ohne Änderungen am Format vorzunehmen, drücken Sie  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

## Blockformat ( + )

Mit den Blockformat-Funktionen können Sie das Aussehen der mit der Funktion „Neuer Block“ erstellten Textblöcke gestalten. So können Sie wie im folgenden Beispiel gezeigt ansprechende Etiketten mit verschiedenen Schriftgrößen und Zeichenformaten erstellen.



**Jazz  
Concert**

10-12-02

Dieses Etikett enthält drei Blöcke. Zuerst wurde der erste Block bestehend aus einer Zeile mit einem Symbol, dann der zweite Block mit zwei Textzeilen und dann der dritte Block des Etikettes mit einer einzelnen Zeile erstellt.

Anschließend wurden jedem Block mit den Blockformat-Funktionen (Font, Größe, Breite, Stil1, Stil2, Unterstreichen/Ausstreichen, Rahmen, Horizontale Ausrichtung, Umlaufdruck und Blocklänge) unterschiedliche Formatierungen zugeordnet.

#### HINWEIS

Im Blockformat können nur der einfache rechteckige Rahmen (1) und der Rahmen mit abgerundeten Ecken (2) gewählt werden. (Eine Abbildung aller verfügbaren Rahmen und Schattierungen finden Sie auf Seite 110).

 
### Blockformat ändern:

- 1 Drücken Sie , , , oder , um den Cursor in den Block zu bewegen, dessen Format geändert werden soll.
- 2 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **BLOCKFORMAT** angezeigt wird, und drücken Sie dann  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie **FONT, GRÖSSE, BREITE, STIL1, STIL2, UNTER-/AUSSTR., RAHMEN, H.AUSRICH, BANDLÄNGE** oder **UMLAUF DR.** und die gewünschte Einstellung wie auf den Seiten 57 bis 64 beschrieben aus. Die gewählten Einstellungen sind nur für den Block gültig, in dem sich der Cursor befindet.

#### HINWEIS

Um zum Text zurückzukehren, ohne Änderungen am Format vorzunehmen, drücken Sie  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie .

## Zeilenformat/Linienformat



Mit den Zeilen- bzw. Linienformat-Funktionen können Sie eine einzelne Textzeile hervorheben, indem Sie ihr eine andere Schrift (Font), Größe, Breite, Stil1, Stil2 zuordnen oder die Zeile unterstreichen/ausstreichen bzw. eine andere Horizontale Ausrichtung wählen.

### HINWEIS

Im Blockformat können nur der einfache rechteckige Rahmen (1) gewählt werden. (Abbildungen aller verfügbaren Rahmen und Schattierungen finden Sie auf Seite 110).

# Robert Becker

ABCImport/Export

Division II

### Zeilen-/Linienformat ändern:

- 1 Drücken Sie , , ANF. oder ENDE , um den Cursor in die Zeile zu bewegen, deren Format geändert werden soll.
- 2 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **LINIENFORMAT** angezeigt wird, und drücken Sie dann (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie ).
- 3 Wählen Sie **FONT**, **GRÖSSE**, **BREITE**, **STIL1**, **STIL2**, **UNTER-/AUSSTREICHEN**, **RAHMEN** oder **H.AUSRICH.** und die gewünschte Einstellung wie auf den Seiten 57 bis 64 beschrieben aus. Die gewählten Einstellungen sind nur für die Zeile gültig, in der sich der Cursor befindet.

### HINWEIS

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne die Formate zu ändern, drücken Sie (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie ).

## Schriftart (FONT)

Mit der Funktion FONT können Sie für ihren Text eine von vielen verfügbaren Schriftarten wählen. Beispiele der verschiedenen Schriftarten finden Sie auf Seite 105. Die an der aktuellen Cursorposition eingestellte Schrift wird am unteren Displayrand angezeigt



### HINWEIS

Letter Gothic (**L. GOTHIC**) ist eine Schrift mit fester Schrifteilung, das heißt, jedes Zeichen (z.B. „i“ oder „m“) nimmt genau den selben Raum innerhalb der Zeile ein. Alle anderen Schriften sind sogenannte Proportionalschriften, deren Zeichen je nach Art mehr oder weniger Platz einnehmen (z.B. „i“ beansprucht weniger Platz als „m“).

### Schriftart ändern:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie , oder ) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Formateinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **FONT** angezeigt wird, und drücken Sie dann (oder drücken Sie oder , bis **FONT** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Schrift wird im Display angezeigt. Rechts davon zeigt ein Beispiel, wie die gewählte Schrift aussieht.



Funktionen

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie ANF. oder ENDE), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes eine andere Schrift zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern der Schrift wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

Um zur Standardeinstellung zurückzukehren, (HELSINKI), drücken Sie die Leertaste.

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne die Formate zu ändern, drücken Sie STORNO (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie GLOBAL, BLOCK oder ZEILE).

GLOBAL 1, BLOCK 2, ZEILE 3


- 4 Drücken Sie SET (oder drücken Sie NEU BLOCK), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (SET) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit ← oder → und drücken Sie dann ANF. oder ENDE, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst NEU BLOCK, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Zeichengröße (GRÖSSE)

Die Zeichengröße kann mit der Funktion GRÖSSE eingestellt werden. Wenn die Größe AUTO gewählt ist, ermittelt das Gerät automatisch die Breite des eingelegten Schriftbandes und stellt die größtmögliche Schrift ein. Auf Seite 106 finden Sie Textbeispiele mit unterschiedlichen Zeichengrößen. Die an der Cursorposition eingestellte Zeichengröße wird jeweils rechts am unteren Displayrand angezeigt.

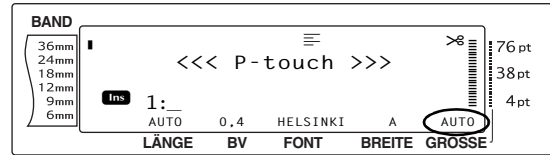

**HINWEIS**

Die maximal mögliche Zeichengröße ist von der Breite des Schriftbandes abhängig. Die folgende Tabelle zeigt die maximal mögliche Zeichengröße für die verschiedenen Bandbreiten. Die folgenden Zeichengrößen gelten nicht für Texte, denen eine Umlaufdruck-Einstellung zugeordnet wurde.

Schriftbandbreite	Maximale Zeichengröße (in Punkt)
6 mm	12
9 mm	20
12 mm	28
18 mm	40
24 mm	64
36 mm	76

Eine etwas größere Schrift erhalten Sie, wenn Sie Ihren Text einzeilig in Großbuchstaben (horizontal oder vertikal, aber ohne Umlaute, Akzente oder BERMUDA-Schrift) schreiben und die Größeneinstellung AUTO wählen.

Falls Sie die Zeichengröße 4 Punkt oder 5 Punkt gewählt haben, wird der Text in der Schriftart BRUSSELS gedruckt, unabhängig von der gewählten Schriftart.


### Zeichengröße einstellen:

- Wählen Sie ALLGEMEINES FORMAT, BLOCKFORMAT oder LINIENFORMAT (oder halten Sie CODE gedrückt und drücken Sie GLOBAL, BLOCK oder ZEILE) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (SET), bis **GRÖSSE** angezeigt wird, und drücken Sie dann (SET) (oder drücken Sie (←) oder (→), bis **GRÖSSE** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.

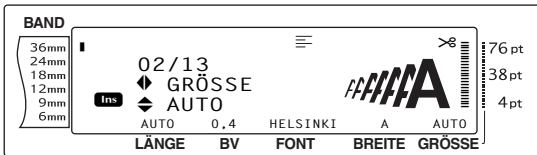

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie (↑ ANF) oder (↓ ENDE)), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes eine Zeichengröße zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern der Größe wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (AUTO), drücken Sie die Leertaste.

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne die Formate zu ändern, drücken Sie (STORNO) (oder halten Sie (CODE) gedrückt und drücken Sie (GLOBAL 1), (BLOCK 2) oder (ZEILE 3)).

- 4 Drücken Sie (SET) (oder drücken Sie (NEU BLOCK)), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (SET) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit (←) oder (→) und drücken Sie dann (↑ ANF) oder (↓ ENDE), um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst (NEU BLOCK), nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Zeichenbreite (BREITE)

Mit der Funktion **BREITE** kann die Breite der einzelnen Zeichen des Textes unabhängig von der gewählten Zeichengröße verändert werden. Auf Seite 106 finden Sie Schriftbeispiele mit unterschiedlichen Zeichenbreiten. Die Breite des Textes wird am unteren Displayrand angezeigt.



### Breite ändern:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie (CODE) gedrückt und drücken Sie (GLOBAL 1), (BLOCK 2) oder (ZEILE 3)) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (SET), bis **BREITE** angezeigt wird, und drücken Sie dann (SET) (oder drücken Sie (←) oder (→), bis **BREITE** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.



- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie (↑ ANF) oder (↓ ENDE)), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes eine Zeichenbreite zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern der Breite wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (**NORMAL**), drücken Sie die Leertaste.

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** / **BLOCK** oder **ZEILE**).


- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **ANF.** oder **ENDE.**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU BLOCK**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

**Stil1**

Mit der Funktion Stil1 können Sie zwischen 5 verschiedenen Druckstilen wählen, um ihre Etiketten dekorativ zu gestalten. Auf Seite 108 finden Sie Schriftbeispiele mit unterschiedlichen Druckstilen. Der aktuell an der Cursorposition eingestellte Druckstil wird jeweils durch die Druckstilanzeige am oberen Displayrand angezeigt, wenn eine andere Einstellung als **NORMAL** gewählt wurde.

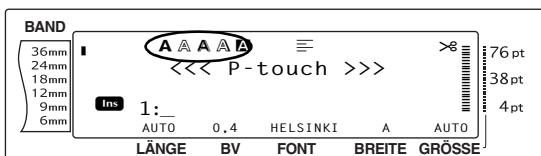

Jeder mit der Funktion Stil1 gewählte Druckstil kann mit den Druckstilen der Stil2-Funktion kombiniert werden (siehe Stil2 unten).

**Stil1 ändern:**

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** / **BLOCK** oder **ZEILE**) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**), bis **STIL1** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **STIL1** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.



- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**) (oder drücken Sie **ANF.** oder **ENDE.**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes ein STIL1 zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern des Stils wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**NORMAL**), drücken Sie die Leertaste.

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** / **BLOCK** oder **ZEILE**).


- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. *Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern*, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU BLOCK**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Stil2

Die Funktion Stil2 stellt zwei weitere Druckstile zur Verfügung: **KURSIV** und **VERTICAL**. Beide Druckstile können mit jeder der Stil1-Funktionen kombiniert werden (siehe *Stil1* weiter oben). Auf Seite 108 finden Sie Schriftbeispiele mit unterschiedlichen Druckstilen. Der aktuell an der Cursorposition eingestellte Druckstil wird jeweils durch die Druckstilanzeige am oberen Displayrand angezeigt, wenn eine andere Einstellung als **NORMAL** gewählt wurde.

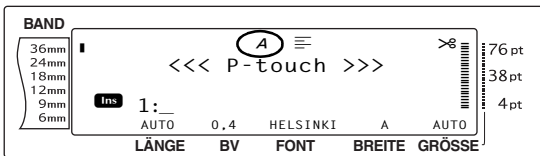

Wenn Sie den Vertikaldruck (**VERT.**) einschalten werden die Zeichen nicht nebeneinander gedruckt, sondern um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht und untereinander auf das Schriftband gedruckt. Verwechseln Sie diese Funktion nicht mit dem Umlaufdruck (Seite 64), bei dem jeder Textblock um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht und über die Breite des Schriftbandes gedruckt wird.


### Stil2 ändern:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** **1** / **BLOCK** **2** / **ZEILE** **3**) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**), bis **STIL2** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **STIL2** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.

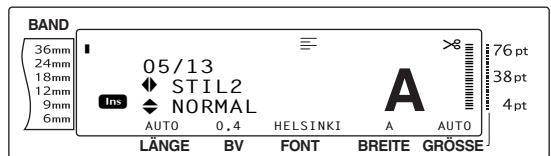

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**) (oder drücken Sie **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

☞ Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes ein STIL2 zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern des Stils wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

☞ *Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (NORMAL)*, drücken Sie die Leertaste.


☞ *Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern*, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** **1** / **BLOCK** **2** / **ZEILE** **3**).

- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. *Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern*, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU BLOCK**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.



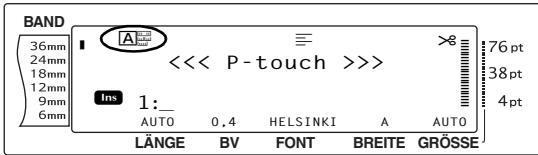

### Rahmen einstellen:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** / **BLOCK** oder **ZEILE**) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **RAHMEN** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **RAHMEN** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.



- 3 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF.** oder **ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

#### HINWEIS

☞ Auch wenn bereits ein Rahmen entweder einer Zeile des aktuellen Textblocks (beim Ändern des Block- oder Globalformats) oder einem Block im aktuellen Text (beim Ändern des Globalformats) zugeordnet wurde, sind alle gewählten Rahmeneinstellungen gültig, so dass alle Rahmen ausgedruckt werden.

☞ Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**AUS**), drücken Sie die Leertaste.

☞ Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** / **BLOCK** oder **ZEILE**).

- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←** / **→**), um die Einstellung zu übernehmen.

#### HINWEIS

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **ANF.** oder **ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **←** / **→**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.


## Horizontale Ausrichtung (H. AUSR.)

Text kann auf vier verschiedene Arten ausgerichtet werden:

ABC DEFGH IJKLM	<b>LINKS</b>
ABC DEFGH IJKLM	<b>ZENTR. (Zentriert)</b>
ABC DEFGH IJKLM	<b>RECHTS</b>
A B C DEFGH I J K L M	<b>BLOCKS. (Blocksatz)</b>

Wenn der Umlaufdruck auf **AUS** eingestellt ist, wird der Text innerhalb der eingestellten Blocklänge ausgerichtet. Wurde für den Umlaufdruck eine andere Einstellung als **AUS** gewählt, wird der Text innerhalb der Bandbreite ausgerichtet.

Die an der aktuellen Cursorposition eingestellte Textausrichtung wird am oberen Displayrand angezeigt.

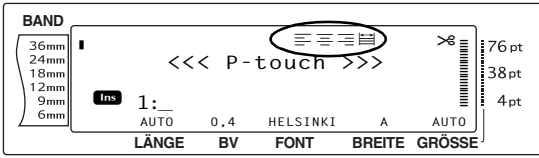

### Horizontale Ausrichtung ändern:

- Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT**, **BLOCKFORMAT** oder **LINIENFORMAT** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** (1), **BLOCK** (2) oder **ZEILE** (3)) wie auf Seite 56 bis 57 beschrieben.

**HINWEIS**  
Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**), bis **H. AUSR.** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **H. AUSR.** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.



- Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**) (oder drücken Sie **ANF.** oder **ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**  
Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes eine horizontale Ausrichtung zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern der Ausrichtung wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

**HINWEIS**  
Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**LINKS**), drücken Sie die Leertaste.  
Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL** (1), **BLOCK** (2) oder **ZEILE** (3)).

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**  
Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um *nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern*, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **ANF.** oder **ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **←** oder **→**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

### Umlaufdruck (UMLAUF DR.)


Jeder Textblock, für den die Umlaufdruck-Einstellung **EIN** oder **MEHRFACH** gewählt wurde, wird um 90° gedreht. Wenn **MEHRFACH** eingestellt ist, wird der Text wiederholt über die gesamte eingestellte Blocklänge gedruckt.

ABCD  
EFG  
HIJK      **AUS**

ABCD  
EFG  
HIJK      **EIN**

CCCCC  
ABCCC  
AABCC  
AAACC      **MEHRFACH**

Wenn für den Text an der aktuellen Cursorposition eine andere Einstellung als **AUS** gewählt wurde, wird die gewählte Umlaufdruck-Einstellung durch ein Symbol am oberen Displayrand angezeigt.

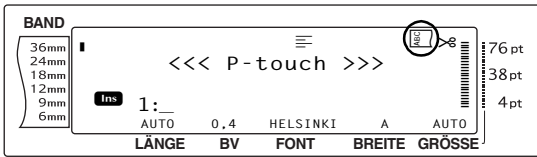


### Umlaufdruck einstellen:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT** oder **BLOCKFORMAT** (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie oder wie auf Seite 56 beschrieben.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **UMLAUF DR.** angezeigt wird, und drücken Sie dann (oder drücken Sie oder , bis **UMLAUF DR.** angezeigt wird). Die an der aktuellen Cursorposition gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.

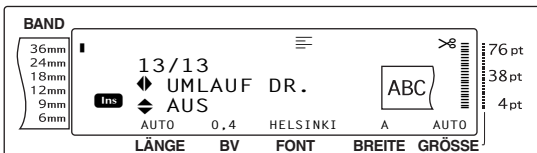

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (oder drücken Sie oder ), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

#### HINWEIS

Falls "\*\*\*\*\*" als Einstellung angezeigt wird, bedeutet dies, dass bereits einem Teil des aktuellen Textes eine Ulaufdruckeinstellung zugeordnet wurde (entweder einer Zeile im aktuellen Block, wenn gerade das Block- oder Globalformat geändert wird, oder einem Block, wenn gerade das Globalformat geändert wird). Durch das Ändern der Einstellung wird die zuvor gewählte Einstellung gelöscht.

#### HINWEIS

Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (AUS), drücken Sie die Leertaste.

Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie oder ).

- 4 Drücken Sie (oder drücken Sie ), um die Einstellung zu übernehmen.


#### HINWEIS

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad () verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit oder und drücken Sie dann oder , um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst , nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben

### Etikettenrand einstellen (RAND)

Mit dieser Funktion können Sie die Breite der Ränder, das heißt den Bandvorlauf am Anfang und Ende des Etiketts einstellen. Die Etikettenränder können auf eine Breite zwischen 0,2 cm und 9,9 cm eingestellt werden.

Die aktuelle Randeinstellung wird am unteren Displayrand über der BV-Anzeige angezeigt.

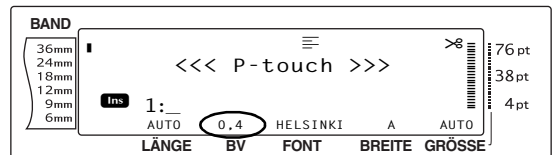


### Rand einstellen:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT** (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie oder wie auf Seite 56 beschrieben.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Globalformat-Einstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (SET), bis **RAND** angezeigt wird, und drücken Sie dann (SET) (oder drücken Sie (←) oder (→), bis **RAND** angezeigt wird). Die aktuelle Einstellung wird im Display angezeigt.

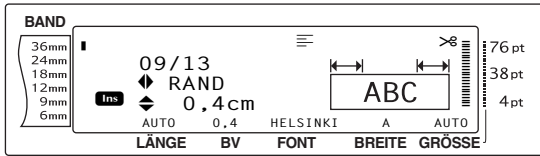

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie (ANF) oder (ENDE)), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird oder benutzen Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Randbreite einzugeben.

**HINWEIS**

- ☞ Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (0,4 cm), drücken Sie die Leertaste.
- ☞ Um die Einstellung in 1,0 cm Schritten zu ändern, halten Sie entweder (ANF) oder (ENDE) gedrückt, und lassen sie dann die Taste los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- ☞ Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie (STORNO) (oder halten Sie (CODE) gedrückt und drücken Sie (GLOBAL) (1 £)).

- 4 Drücken Sie (SET) (oder drücken Sie (←) oder (→)), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (SET) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit (←) oder (→) und drücken Sie dann (ANF) oder (ENDE), um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst (NEU BLOCK), nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Bandlänge (BANDLÄNGE)

Normalerweise wird die Länge des Etiketts automatisch entsprechend der Textlänge bestimmt. Manchmal kann es jedoch nützlich sein, die Länge festzulegen, damit das gedruckte Etikett für den gewünschten Zweck nicht zu groß oder zu klein ist. Mit der Bandlängen-Funktion kann eine Etikettenlänge zwischen 0,6 cm und 99,5 cm eingestellt werden.

Die aktuell eingestellte Bandlänge wird links am unteren Displayrand angezeigt.




### Bandlänge ändern:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT** (oder halten Sie (CODE) gedrückt und drücken Sie (GLOBAL) (1 £)) wie auf Seite 56 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Globalformat-Einstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (SET), bis **BANDLÄNGE** angezeigt wird, und drücken Sie dann (SET) (oder drücken Sie (←) oder (→), bis **BANDLÄNGE** angezeigt wird). Die aktuell gewählte Einstellung wird im Display angezeigt.

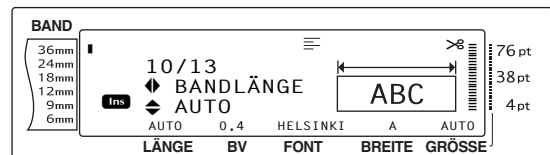

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (SET) (oder drücken Sie (ANF) oder (ENDE)), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, oder benutzen Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Bandlänge einzugeben.

**HINWEIS**

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**AUTO**), drücken Sie die Leertaste.
- Um die Einstellung in 1,0 cm Schritten zu ändern, halten Sie entweder **ANF** oder **ENDE** gedrückt, und lassen die Taste los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL**).

4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **ANF** oder **ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU BLOCK**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Blockrand einstellen (BLOCKRAND)

Die Breite der Ränder zwischen Textblöcken kann zwischen 0,0 cm und 30,0 cm eingestellt werden. Wenn **AUTO** gewählt wurde, beträgt die Blockrandbreite 0,0 cm haben, wenn nur ein Block eingegeben wurde, und 0,3 cm wenn mehrere Blöcke erstellt wurden.


### Blockrand ändern:

1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL**) wie auf Seite 56 beschrieben.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Globalformat-Einstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

2 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**), bis **BLOCKRAND** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **BLOCKRAND** angezeigt wird). Die aktuelle Einstellung wird im Displays angezeigt.

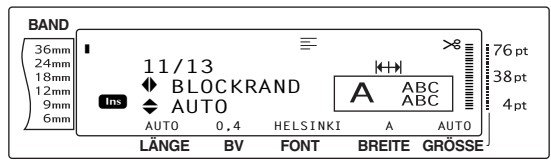

3 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**) (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, oder geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Randbreite ein.

**HINWEIS**

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**AUTO**), drücken Sie die Leertaste.
- Um die Einstellung in 1,0 cm Schritten zu ändern, halten Sie entweder **ANF** oder **ENDE** gedrückt und lassen die Taste wieder los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **GLOBAL**).

4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **ANF** oder **ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU BLOCK**, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Blocklänge (BLOCKLÄNGE)

Normalerweise wird die Länge des Etiketts automatisch bestimmt. Für manche Zwecke kann es jedoch nützlich sein, die Länge festzulegen. Mit der Funktion **BLOCKLÄNGE** kann die Länge des Etiketts zwischen 0,6 cm und 99,5 cm eingestellt werden.


### Blocklänge einstellen:

- 1 Wählen Sie **ALLGEMEINES FORMAT** oder **BLOCKLÄNGE** (oder halten Sie `CODE` gedrückt und drücken Sie `GLOBAL` oder `BLOCK`) wie auf Seite 56 beschrieben.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Funktionseinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad `SET`, bis **BLOCKLÄNGE** angezeigt wird, und drücken Sie dann `SET` (oder drücken Sie `←` oder `→`, bis **BLOCKLÄNGE** angezeigt wird). Die aktuelle Einstellung wird im Display angezeigt.

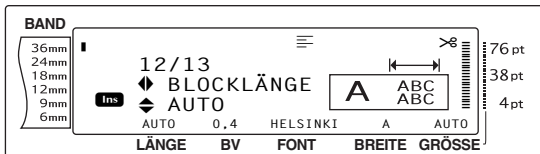

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad `SET` (oder drücken Sie `↑ ANF` oder `↓ ENDE`), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, oder benutzen Sie die Zifferntaste, um die gewünschte Blocklänge einzugeben.

#### HINWEIS

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (AUTO), drücken Sie die Leertaste.
- Um die Einstellung in 1,0 cm Schritten zu ändern, halten Sie entweder `↑ ANF` oder `↓ ENDE` gedrückt, und lassen sie dann die Taste los, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie `STORNO` (oder halten Sie `CODE` gedrückt und drücken Sie `GLOBAL` oder `BLOCK`).

- 4 Drücken Sie `SET` (oder drücken Sie `←` oder `→`), um die Einstellung zu übernehmen.

#### HINWEIS

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (`SET`) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit `←` oder `→` und drücken Sie dann `↑ ANF` oder `↓ ENDE`, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst `NEU BLOCK`, nachdem Sie alle gewünschten Formatänderungen vorgenommen haben.

## Spiegeldruck (`CODE` + `SPIEGEL DRUCK`)

Wenn Sie eine Beschriftung gespiegelt auf ein durchsichtiges Band drucken, kann das Schriftband z.B. innen an eine Fensterscheibe geklebt und von außen gelesen werden.


#### HINWEIS

Zur Verwendung dieser Funktion sollten Sie ein transparentes Band einlegen.

ABC AUS


ABC EIN

Wenn **EIN** gewählt ist, erscheint die Spiegeldruck-Anzeige am oberen Displayrand.

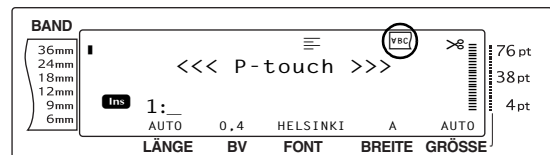

### Spiegeldruck ein-/ausschalten:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad `SET`, bis **SPIEGEL** angezeigt wird, und drücken Sie dann `SET` (oder halten Sie `CODE` gedrückt und drücken Sie `SPIEGEL DRUCK`).

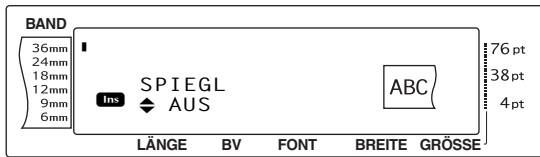

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**AUS**), drücken Sie die Leertaste.
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne das Format zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **SPIEGEL (DRUCK)**).

- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die Einstellung zu übernehmen.


## Stempelmodus

( **CODE** + **S** )

Mit der Stempelfunktion können Sie einfach und schnell selbst Stempelschablonen herstellen. Nach Einlegen einer Schablonenband-Kassette schalten Sie den Stempelmodus ein, um eine für das Schablonenband geeignete Beschriftung zu erstellen. Weil der Stempelhalter mehrfach verwendet werden kann, können Sie die Stempelschablone im Stempelhalter einfach wechseln, wenn Sie einen neuen Stempel benötigen.

### Stempel herstellen:

- 1 Geben Sie den Text ein und legen Sie ein 18 mm oder 24 mm breites Schablonenband ein.
- 2 Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **S**.

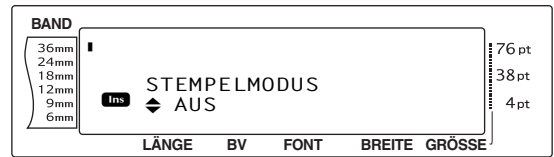

**HINWEIS**

Wenn Sie einen Stempel mit dieser Funktion erstellen, müssen Sie mit der Funktion **RAND** den linken und rechten Rand auf 2,5 cm einstellen.

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**AUS**), drücken Sie die Leertaste.
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, ohne die Einstellung des Stempelmodus zu ändern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **S**).

- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Wenn die Einstellung **EIN** gewählt wurde, wird automatisch die richtige Druckauflösung zum Erstellen von Stempeln eingestellt.

- 5 Drücken Sie **SPIEGEL (DRUCK)**, um den Stempel auszudrucken.




 
- 6 Nachdem das Schablonenband abgeschnitten wurde, entfernen Sie das Schutzpapier von der Rückseite des Bandes und befestigen das Schablonenband am Stempelhalter. Lesen Sie dazu den Abschnitt "Stempel" auf Seite 40.

## Autoformat ( + )

Mit der **Autoformat**-Funktion können Sie schnell und bequem Etiketten für die verschiedensten Zwecke erstellen. Sie wählen einfach ein passendes Autoformat aus, geben den gewünschten Text in die einzelnen Felder ein und schon ist das Etikett fertig. Es stehen viele Autoformate für häufig verwendete Etiketten zur Verfügung: Autoformate für Adressaufkleber, Diskettenaufkleber, Beschriftungen für Videobänder und Audiokassetten sowie Autoformate zum Erstellen von Stempeln. Die Schriftbandlänge und -breite ist jeweils festgelegt. Auf den Seiten 111 bis 113 finden Sie eine Liste mit Beispielen der zur Verfügung stehenden Autoformate.


Nach Eingabe des gewünschten Textes kann diesem einfach einer der 6 zur Verfügung stehenden Stile zugeordnet werden. Beispielausdrucke der verschiedenen Druckstile finden Sie auf Seite 108.


 
 
### Autoformat-Vorlage wählen:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **AUTO FORMAT** angezeigt wird, und drücken Sie dann  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie ).

#### HINWEIS

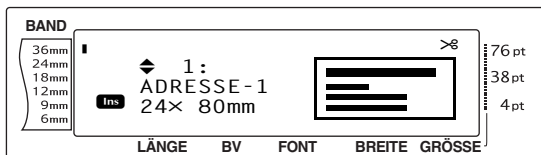

- Das zuletzt verwendete Autoformat wird nun im Display angezeigt. Wenn Sie dieses Autoformat aufrufen, wird der zuletzt eingetragene Text angezeigt.
- Eine gespeicherte Autoformat-Vorlage kann jederzeit wieder aufgerufen und bearbeitet werden. Wie Sie eine gespeicherte Autoformat-Vorlage aufrufen können, ist auf Seite 77 beschrieben.



 


 

 
 


- 2 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis der Name der gewünschten Vorlage angezeigt wird.

#### HINWEIS

Um die Standardeinstellung (**ADRESSE-1**) zu wählen, drücken Sie die Leertaste.


 
 
 
- 3 Drücken Sie  (oder drücken Sie ). Das erste Feld der gewählten Vorlage wird angezeigt.

#### HINWEIS



 
- Um zu einem anderen Feld der Vorlage zu gelangen, drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis das gewünschte Feld angezeigt wird.
- Um eine andere Vorlage zu wählen, drücken Sie , drehen dann das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis das Häkchen  links neben **BEARB. FORTSETZ.?** erscheint, und drücken Sie dann  (oder drücken Sie ).



### Text in die Autoformat-Vorlage eingeben:

- 4 Geben Sie den Text in das jeweilige Feld ein und drücken Sie dann  (oder drücken Sie ). Wenn  (oder ) nach der Texteingabe im letzten Feld gedrückt wird, erscheint wieder das MENÜ im Display.


#### HINWEIS


- Wenn Sie im letzten Feld  drücken, gelangen Sie wieder in das erste Feld. Wenn im letzten Feld  gedrückt wird, erscheint wieder das MENÜ.
- Um vom **MENÜ** wieder zum ersten Feld zu gelangen, drücken Sie .

**HINWEIS**

☞ Auch Akzentbuchstaben (Seiten 49 und 50), Symbole (Seite 48) und Barcodes (Seite 50) können in die Felder eingegeben werden. Mit dem P-touch 9600 ist zusätzlich die Eingabe von Zeitstempeln und benutzerdefinierten Sonderzeichen möglich (siehe das Benutzerhandbuch „Erweiterte Funktionen“).


☞ Autoformat-Vorlagen können gespeichert und später wieder zur Bearbeitung aufgerufen werden. Wie Sie Autoformat-Vorlagen speichern können ist auf Seite 78 beschrieben.

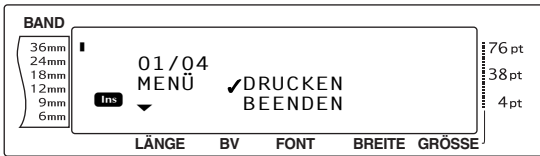

☞ Um das mit der gewählten Vorlage erstellte Etikett sofort zu drucken, drücken Sie .




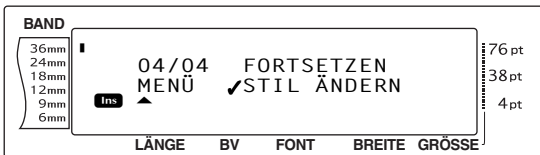


**Stil ändern:**

- 5 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis das Häkchen ✓ links neben **STIL ÄNDERN** erscheint.



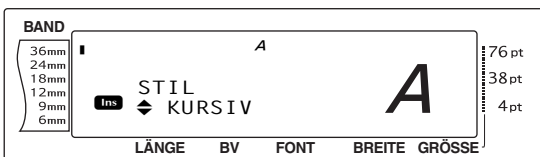

- 6 Drücken Sie  (oder drücken Sie ).



- 7 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis der gewünschten Stils angezeigt wird. Rechts im Display wird Beispielbuchstabe im gewählten Stil gezeigt.

**HINWEIS**

Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (**ORIGINAL**), drücken Sie die Leertaste.

- 8 Drücken Sie  (oder drücken Sie ). Das **MENÜ** erscheint wieder im Display.

**HINWEIS**


Um die Vorlage mit Text und besonderen Druckstilen zu speichern, geben Sie den Text in jedes Feld ein und wählen dann den gewünschten Stil, bevor Sie die Vorlage speichern.



**Etikett mit ausgewählter Vorlage drucken:**

- 9 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis das Häkchen ✓ links neben **DRUCKEN** erscheint.




**HINWEIS**

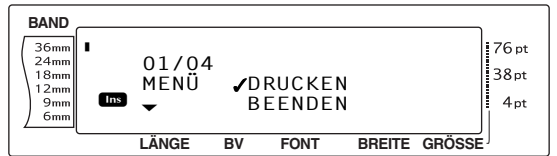
Bevor dem Drucken einer Autoformat-Vorlage muss ein TZ-Bandkassette mit der passenden Bandbreite eingelegt werden.





  - 10 Drücken Sie  (oder drücken Sie ), um das Etikett zu drucken. Die Anzeige "AUSDRUCK 1/1" erscheint im Display während das Etikett gedruckt wird. Anschließend wird wieder das **MENÜ** angezeigt.



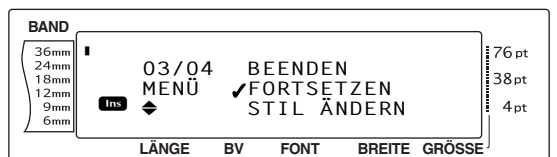**In Vorlagen eingegebenen Text ändern:**


- 11 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ) , bis das Häkchen ✓ links neben **FORTSETZEN** erscheint.





- 12 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ). Das erste Feld der gewählten Vorlage erscheint im Display.
- 13 Wiederholen Sie Schritt 4, bis der Text nach ihren Wünschen geändert ist. Wenn im letzten Feld **SET** (oder ) gedrückt wird, erscheint wieder das MENÜ im Display.


**Autoformat beenden:**

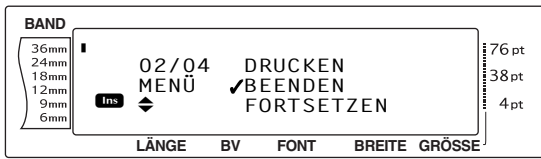- 14 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie  oder ) , bis das Häkchen ✓ links neben **BEENDEN** erscheint.



- 15 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ). Im Display erscheint die Frage "AUTO FORMAT BEENDEN?".
- 16 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ). Der vor dem Aufrufen der Autoformat-Vorlage im Display gezeigte Text ist nun wieder zu sehen.

**HINWEIS**


- Es wird jeweils das zuletzt verwendete Autoformat im Display angezeigt. Wenn Sie dieses Autoformat aufrufen, wird der zuletzt eingegebene Text angezeigt.
- Eine gespeicherte Autoformat-Vorlage kann jederzeit wieder aufgerufen und bearbeitet werden. Wie Sie eine gespeicherte Autoformat-Vorlage aufrufen können, ist auf Seite 77 beschrieben.
- Um die Autoformat-Funktion zu verlassen, ohne eine Vorlage zu verwenden, können Sie jederzeit **CODE** gedrückt halten und  drücken.

**Drucken**

 
 
 
**Layoutvorschau** ( **CODE** +  )


Die Layoutvorschau gibt Ihnen einen Überblick, wie der Text im Verhältnis zur Breite des eingelegten Bandes aussieht. Die aktuell eingestellte Bandlänge wird unten links im Display angezeigt.

**Layoutvorschau ansehen:**

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **LAYOUTVORSCHAU** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie ).

**HINWEIS**

- Um in der Layoutvorschau den Anfang bzw. das Ende von langen Etiketten anzusehen, drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie  oder ).
- Um wieder in den Text zurückzugelangen, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie ).

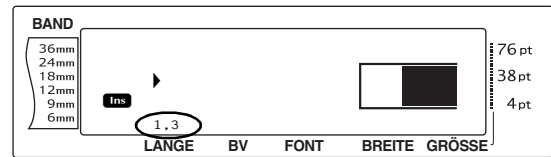

**Automatischer Bandabschnitt**


( **CODE** +  )

Es stehen 8 Autoschnitt-Einstellungen zur Verfügung, in denen drei verschiedenen Schnittarten verwendet werden:


- der Vollschnitt (zum Abschneiden des Bandes)
- der Halbschnitt (zum Anschneiden von laminierten Bändern, wobei nur das Band, aber nicht das Schutzpapier durchtrennt wird, wodurch die Bänder leichter von der Schutzfolie abgezogen werden können)

- und der Fortlaufende Druck (bei dem die letzte Kopie nicht abgeschnitten wird, um den Bandabfall am Anfang der Etiketten zu vermeiden).

Der Fortlaufende Druck wurde speziell zur Reduzierung des Bandverbrauchs entwickelt. Ohne den Fortlaufenden Druck, wird das vom vorherigen Druckauftrag überschüssige Band abgeschnitten und ausgeworfen, bevor das erste Etikett des nächsten Druckauftrags gedruckt wird. Wenn jedoch eine Autoschnitt-Funktion mit Fortlaufendem Druck gewählt ist, verbleibt das letzte Etikett eines Druckauftrages im Gerät (das Band wird nicht vorgeschoben), so dass das erste Etikett des nächsten Auftrages ohne Bandabfall gedruckt werden kann. So können Sie nacheinander mehrere, verschiedene Etiketten drucken, ohne dass Abfall anfällt.

Nachdem das letzte Etikett gedruckt wurde, drücken Sie , um das Band vorwärts zu transportieren und abzuschneiden.

Wenn die Einstellungen **1**, **2**, **3** oder **4** gewählt sind, zeigt die Autoschnitt-Anzeige rechts oben im Display an, dass das Band erst nach dem letzten Etikett des fortlaufenden Ausdrucks abgeschnitten wird.

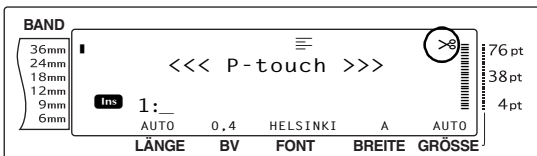

**HINWEIS**

- ☞ Wenn die Einstellungen **5**, **6**, **7** oder **8** gewählt sind, erscheint die Autoschnitt-Anzeige nicht.
- ☞ Die Halbschnitt-Funktion kann nur zum Anschneiden von laminierten Bändern verwendet werden.



**1**  
(Voll- und Halbschnitt — kein Fortlaufender Druck)



**2**  
(nur Vollschnitt — kein Halbschnitt und kein Fortlaufender Druck)



**3**  
(nur Halbschnitt — kein Vollschnitt und kein Fortlaufender Druck)



**4**  
(kein Vollschnitt, kein Halbschnitt und kein Fortlaufender Druck)



**5**  
(Vollschnitt, Halbschnitt und Fortlaufender Druck)



**6**  
(Vollschnitt und Fortlaufender Druck — kein Halbschnitt)




**7**  
(Halbschnitt und Fortlaufender Druck — kein Vollschnitt)








**8**  
(Fortlaufender Druck — weder Voll- noch Halbschnitt)




**HINWEIS**

Nach dem Drucken mit den Einstellungen **5**, **6**, **7** oder **8**, drücken Sie , um das Band vorlaufen zu lassen und es abzuschneiden.

**Autoschnitt-Einstellungen ändern:**

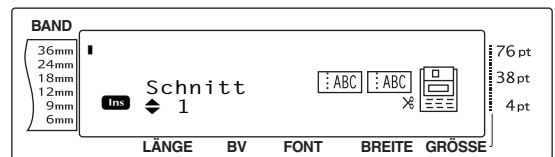- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **AUTOSCHNITT** angezeigt wird, und drücken Sie dann  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie .



- 2 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Die gewählte Einstellung wird im Display angezeigt und rechts davon ist ein Beispiel zu sehen.

**HINWEIS**

- Um wieder die Standardeinstellung zu wählen (1), drücken Sie die Leertaste.
- Um ohne Änderung der Autoschnitt-Einstellung zum Text zurückzukehren, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **AUTO** **BV** **&** **<**).

- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU** **RÜCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**Drucken (DRUCK)**


Nachdem Sie den Text eingegeben und formatiert haben, ist die Beschriftung fertig und kann gedruckt werden.

**Etikett ausdrucken:**

- Drücken Sie **SPIEGEL** **DRUCK**. Die Anzeige "AUS-DRUCK" erscheint im Display.

**HINWEIS**

Um den Ausdruck abzubrechen, können Sie jederzeit **STORNO** drücken.

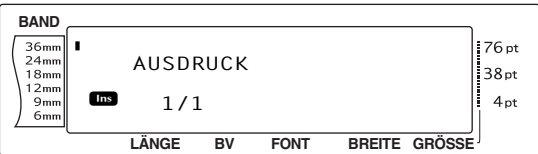

**Bandvorlauf & Abschneiden (AUTO BV & <)**

Drücken Sie die Taste **AUTO** **BV** **&** **<**, um Bandreste, die beim Abbrechen eines Druckvorganges mit der Taste **STORNO** im Ausgabeschlitz verblieben sind, auszuwerfen.

**HINWEIS**

Wenn mit den Autoschnitt-Funktionen 5, 6, 7 oder 8 gedrückt wurde, drücken Sie **AUTO** **BV** **&** **<**, um das Band vorlaufen zu lassen und abzuschneiden.

**Band 26 mm vorschieben und automatisch schneiden:**

- Drücken Sie **AUTO** **BV** **&** **<**. Im Display erscheint die Anzeige "BV".


**Mehrere Kopien**



Mit dieser Funktion können bis zu 999 Kopien eines Etiketts gedruckt werden.

**Mehrere Kopien drucken:**

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **KOPIEN** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **R** **\* ±** **4** **→**).

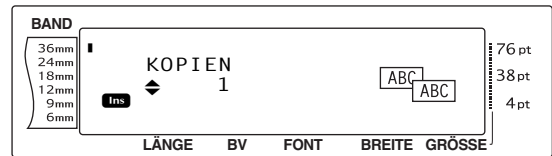

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF.** oder **ENDE**), bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird, oder geben Sie die gewünschte Anzahl mit den Zifferntasten ein.

**HINWEIS**

- Um die Standardeinstellung zu wählen (1), drücken Sie die Leertaste.
- Um die Kopienanzahl in Schritt 4 zu wählen, können Sie auch entweder **ANF.** oder **ENDE** gedrückt halten und erst wieder loslassen, wenn die gewünschte Anzahl angezeigt wird.
- Um die Kopienfunktion abzubrechen, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **R** **\* ±** **4** **→**).

- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU** **RÜCK**), um den Ausdruck zu starten. Im Display wird jeweils angezeigt, welche Kopie gerade gedruckt wird, zum Beispiel „2/5“ für die zweite von insgesamt 5 Kopien.

**HINWEIS**  
 Nach dem Drucken mit den Autoschnitt-Einstellungen 5, 6, 7 oder 8, drücken Sie (oder ), um das Band vorlaufen und abschneiden zu lassen.

**Nummerierungsfunktion**

( + )

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Kopien eines Etiketts drucken und ein im Text enthaltenes Feld (eine Zahl, Buchstaben oder ein Barcode) automatisch nach jedem Ausdruck erhöhen lassen. So können Sie einfach und bequem durchnummerierte Etiketten, Seriennummern oder andere Beschriftungen mit fortlaufenden Nummern oder Buchstaben drucken. Zahlen und Buchstaben werden beim wiederholten Ausdruck wie folgt erhöht:

- 0 → 1 → ...9 → 0 → ...
- A → B → ...Z → A → ...
- a → b → ...z → a → ...
- A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...

Leerzeichen (in den Beispielen unten mit “\_” gekennzeichnet) können zur Vergrößerung des Abstandes zwischen den Ziffern oder zum Festlegen der Anzahl der zu druckenden Ziffern verwendet werden:

- \_Z → AA → ...ZZ → \_A → ...
- \_9 → 10 → ...99 → \_0 → ...
- 1\_9 → 2\_0 → ...9\_9 → \_\_0 → ...

**HINWEIS**

- ☞ In einem Text kann nur ein Nummerierungsfeld definiert werden.
- ☞ Wenn Sie ein nicht-alphanumerisches Zeichen, wie z.B. ein Symbol, in ein Nummerierungsfeld aufnehmen, werden nur die neben diesem Symbol enthaltenen Zahlen bzw. Buchstaben erhöht. Falls das Nummerierungsfeld nur aus einem nicht-alphanumerischen Zeichen besteht, wird das Etikett nur einmal ausgedruckt.
- ☞ Falls ein Barcode als ein Nummerierungsfeld ausgewählt wurde, werden nur die Zahlen im Barcode erhöht.

**Etikett mit eingeschalteter Nummerierungsfunktion drucken:**

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **END-ZAHL** angezeigt wird, und drücken Sie dann (oder halten Sie gedrückt und drücken Sie ). Die Anzeige “ANFANGSPUNKT WÄHLEN” erscheint im Display.



- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (oder drücken Sie , , , or ), bis das erste Zeichen, das beim Ausdruck erhöht werden soll, blinkt.

**HINWEIS**  
 Sie können die Nummerierungsfunktion jederzeit abbrechen, indem Sie drücken (oder + gedrückt halten).

- 3 Drücken Sie (oder drücken Sie ). Die Anzeige “ENDPUNKT WÄHLEN” erscheint im Display.


**HINWEIS**

- ☞ Falls in Schritt 2 ein Barcode gewählt wurde, wird dieser Schritt übersprungen.
- ☞ Alle Zeichen zwischen Anfangs- und Endpunkt des Nummerierungsfeldes müssen sich innerhalb einer Zeile und im selben Block befinden.
- ☞ Es können maximal fünf Zeichen als Nummerierungsfeld festgelegt werden.



- 4 Drehen Sie das Funktionsrad (oder drücken Sie , , , or ), bis das letzte Zeichen, das beim Ausdruck erhöht werden soll, blinkt.

- 5 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Die Anzeige „ENDZAHL“ erscheint.

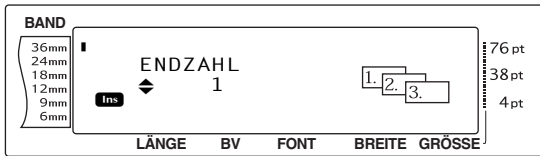

- 6 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis die gewünschte Kopienanzahl angezeigt wird, oder geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Anzahl ein.

**HINWEIS**

- Um die Standardeinstellung (1) zu wählen, drücken Sie die Leertaste.
- Um die Kopienanzahl in Schritt 5 zu wählen, können Sie auch entweder **ANF** oder **ENDE** gedrückt halten und erst wieder loslassen, wenn die gewünschte Anzahl angezeigt wird.

- 7 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um den Ausdruck zu starten. Im Display wird jeweils angezeigt, welche Kopie gerade gedruckt wird, zum Beispiel „2/5“ für die zweite von insgesamt 5 Kopien.

**HINWEIS**

Nach dem Drucken mit den Autoschnitt-Einstellungen 5, 6, 7 oder 8, drücken Sie **SP**, um das Band vorlaufen und abschneiden zu lassen.

## Phrasen und Autoformat-Vorlagen speichern und aufrufen

### Phrasenspeicher-Funktionen



Der Phrasenspeicher bietet Ihnen die Möglichkeit, Texte, wie häufig benutzte Phrasen und Autoformat-Vorlagen, dauerhaft zu speichern. Die gespeicherten Dateien bleiben auch dann erhalten, wenn Sie den Arbeitsspeicher mit der Funktion SP.FREI löschen (**CODE** gedrückt halten und **SP.FREI** drücken).

Den gespeicherten Texten werden Nummern und Namen zugewiesen, um das Aufrufen zu vereinfachen. Es können bis zu 100 Dateien oder ca. 10.000 Zeichen gespeichert werden. Alle Globalformat-, Blockformat- und Zeilenformat-Einstellungen (Schrift, Größe, Breite, Stil, Unterstreichen/Ausstreichen, Rahmen, Horizontale Ausrichtung, Umlaufdruck, Rand, Bandlänge, Blockränder und Blocklänge werden mit dem Text gespeichert.

Bei jedem Aufruf eines gespeicherten Textes erscheint nur eine Kopie im Display. Dadurch können Sie einen gespeicherten Text bearbeiten und unter einer anderen Nummer speichern, ohne das Original zu verändern. Sie können das Original jedoch auch mit dem überarbeiteten Text überschreiben. Falls eine Phrase nicht länger benötigt wird oder der von ihr belegte Speicherplatz für einen anderen Text gebraucht wird, können Sie die Phrase einfach mit der Funktion LÖSCHEN entfernen.


**HINWEIS**

Autoformat-Vorlagen können auch gespeichert werden, wenn die Vorlage ausgewählt ist, während Text eingegeben wird oder wenn das MENÜ angezeigt wird. Um eine Vorlage mit Text und speziellen Druckstilen zu speichern, geben Sie zuerst den Text für jedes Feld ein und wählen dann den gewünschten Stil aus, bevor Sie die Vorlage speichern.

# Phrase und Autoformat-Vorlagen speichern

## Text speichern:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **PHRASE** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE**). Das Menü „PHRASE“ erscheint nun im Display.

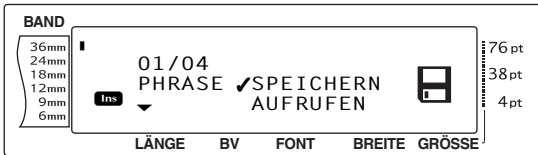


- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis das Häkchen **✓** links neben **SPEICH.** erscheint.
- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Im Display wird nun „SPEICHERN“ und die aktuell gewählte Speicherplatz-Nummer angezeigt. Vor der Speicherplatz-Nummer erscheint **PHRS** (beim Speichern normaler Texte) oder **TZ** (beim Speichern von Autoformatvorlagen).

**HINWEIS**


☞ Wenn bereits die maximale Zeichenanzahl gespeichert wurde, erscheint die Fehlermeldung „SPEICHER VOLL!“ im Display. In diesem Fall muss eine bereits gespeicherte Phrase gelöscht werden, um Platz für die neue Phrase zu schaffen.

☞ Um die **SPEICHER**-Funktion abzubrechen, ohne den Text zu speichern, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE**).

## Beim Speichern von Phrasen:

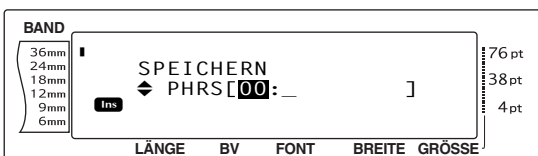

## Beim Speichern von Autoformat-Vorlagen:

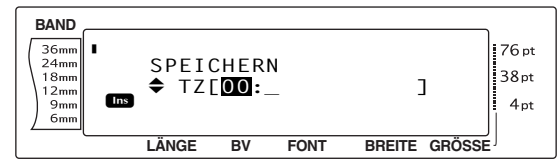


- 4 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis die gewünschte Speicherplatz-Nummer, unter der Sie den Text speichern möchten, angezeigt wird.

**HINWEIS**

Die Nummern von leeren Speicherplätze werden blinkend angezeigt.

- 5 Geben Sie einen Namen ein, unter dem Sie den Text speichern möchten.

## Beim Speichern von Phrasen:

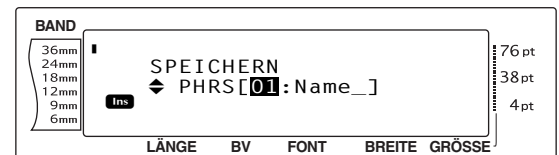

## Beim Speichern von Autoformat-Vorlagen:



**HINWEIS**

Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein und kann Buchstaben, Zahlen, Symbole, Leerzeichen und Akzentbuchstaben enthalten.


- 6 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Der Text wird unter der gewählten Speicherplatz-Nummer gespeichert und es erscheint wieder der zuvor im Display dargestellte Text.

Funktionen


**HINWEIS**

Wenn im gewählten Speicherplatz bereits ein Text gespeichert ist, erscheint die Anzeige „ÜBERSCHR.?“ im Display. Sie können dann wählen, ob der neue Text den bereits gespeicherten ersetzen (überschreiben) soll oder ob Sie ihn in einem anderen Speicherplatz speichern möchten.

**Gespeicherten Text mit neuem Text überschreiben:**





- Drücken Sie , um die bisher gespeicherte Phrase mit einer neuen Phrase zu überschreiben.

**HINWEIS**

Um einen Schritt zurückzugehen und eine andere Speicherplatz-Nummer zu wählen, drücken Sie  und wählen Sie dann eine andere Speicherplatz-Nummer.

**Phrasen und Autoformat-Vorlagen aufrufen:**


**Aufrufen**



- 1 Drehen Sie das Funktionsrad , bis **PHRASE** angezeigt wird, und drücken Sie dann  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie ). Das Menü „PHRASE“ erscheint nun im Display

**HINWEIS**

Eine gespeicherte Autoformat-Vorlage kann aufgerufen werden, wenn Sie nach Einschalten der Autoformat-Funktion aufgefordert werden, eine Vorlage auszuwählen Funktion.

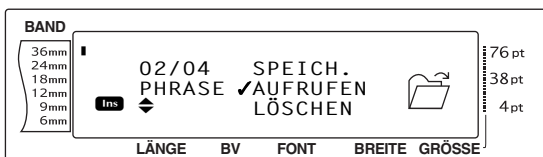


- 2 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ), bis das Häkchen ✓ links neben **AUFRUFEN** erscheint.




- 3 Drücken Sie  (oder drücken Sie ).

Im Display wird nun „AUFRUFEN“ und die aktuell gewählte Speicherplatz-Nummer angezeigt.

**HINWEIS**




Um die Funktion zu verlassen, ohne einen Text aufzurufen, drücken Sie  (oder halten Sie  gedrückt und drücken Sie ).

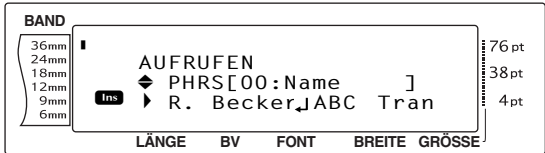**Beim Aufrufen von Phrasen:**







**Beim Aufrufen von Autoformat-Vorlagen:**



 - 4 Drehen Sie das Funktionsrad  (oder drücken Sie  oder ), bis der gewünschte Speicherplatz angezeigt wird. Unter Nummer und Name des gespeicherten Textes wird der Textanfang angezeigt.

**HINWEIS**

- Um andere Teile des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie  oder .
- Autoformat-Vorlagen werden nach Bandbreiten gruppiert angezeigt.

- 5 Drücken Sie  (oder drücken Sie ), um den gewählten Text aufzurufen.

Zuvor eventuell im Display angezeigter Text wird dadurch gelöscht.

# Gespeicherte Phrasen und Autoformat-Vorlagen löschen


## Löschen:

- 1 Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **PHRASE** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE** ( **←** **8** **↑** )). Das Menü „PHRASE“ erscheint nun im Display.

### HINWEIS

Eine gespeicherte Autoformat-Vorlage kann gelöscht werden, indem Sie bei eingeschalteter Autoformat-Funktion **CODE** gedrückt halten und dann **PHRASE** ( **←** **8** **↑** ) drücken.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis das Häkchen **✓** links neben **LÖSCHEN** erscheint.

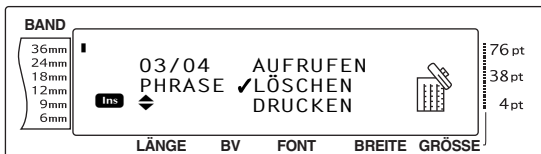

- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Im Display wird nun „LÖSCHEN“ und die aktuell gewählte Speicherplatz-Nummer angezeigt.

### HINWEIS

Um die Funktion zu verlassen, ohne einen Text zu löschen, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE** ( **←** **8** **↑** )).

## Beim Löschen von Phrasen:



## Beim Löschen von Autoformat-Vorlagen:




- 4 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis der Speicherplatz des zu löschenden Textes angezeigt wird. Unter Nummer und Name des gespeicherten Textes wird der Textanfang angezeigt.

### HINWEIS


- ☞ Um andere Teile des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie **←** oder **→**.
- ☞ Autoformat-Vorlagen werden nach Bandbreiten gruppiert angezeigt.

- 5 Drücken Sie the Leertaste, sodass ein Häkchen **✓** rechts neben dem Namen des zu löschenden Textes erscheint.

## Beim Löschen von Phrasen:

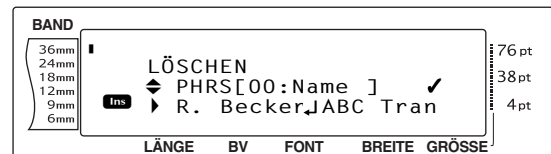


## Beim Speichern von Autoformat-Vorlagen:

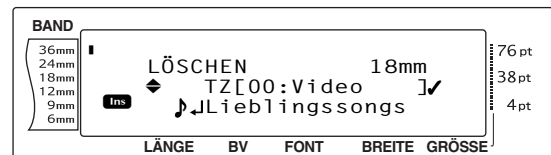

- 6 Sie können auch mehrere zu löschende Texte auswählen. Wiederholen Sie dazu die Schritte 4 und 5, bis das Häkchen **✓** rechts neben allen zu löschende Texten erscheint. Die mit **✓** markierten Texte werden gelöscht.


### HINWEIS

- ☞ Wenn Sie nur einen einzelnen Text löschen möchten, können Sie die Schritte 5 und 6 überspringen.
- ☞ Um alle gespeicherten Texte zum Löschen auszuwählen, halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie die Leertaste.
- ☞ Falls ein zum Löschen markierter Text doch nicht gelöscht werden soll, wählen Sie ihn noch einmal aus und drücken Sie die Leertaste, um das Häkchen **✓** neben dem Namen zu entfernen.

- 7 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ) , um die ausgewählten Texte zu löschen. Es erscheint die Anzeige "LÖSCHEN?".


**HINWEIS**

Wenn alle Texte ausgewählt wurden, erscheint die Anzeige "ALLES LÖSCHEN?".

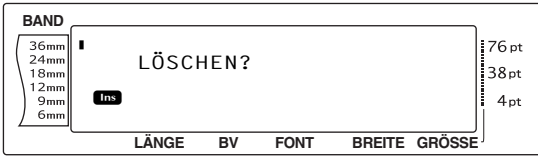

**HINWEIS**




Um die LösCHFunktion abzubrechen, drücken Sie **STORNO** .

- 8 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ) , um die ausgewählten Texte zu löschen.


## Gespeicherte Phrasen und Autoformat-Vorlagen drucken

Sie können mehrere Phrasen oder Autoformat-Vorlagen zum Drucken auswählen, ohne dass die einzelnen Texte zuvor aufgerufen werden müssen.


### Gespeicherte Phrasen drucken:


- 1 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** , bis **PHRASE** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie  ). Das Menü „PHRASE“ erscheint nun im Display.
- 2 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie  oder  ), bis das Häkchen ✓ links neben **DRUCKEN** erscheint.

 



- 3 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie  ). Die Anzeige „DRUCKEN“ erscheint zusammen mit der aktuell gewählten Speicherplatz-Nummer.



**HINWEIS**

Um die Funktion abzubrechen, ohne einen gespeicherten Text zu drucken, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie  ).

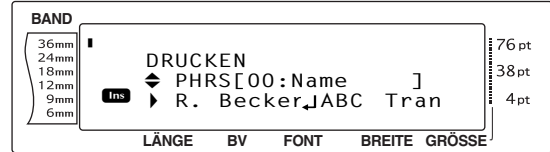


- 4 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie  oder  ), bis der Speicherplatz der zu druckenden Phrase angezeigt wird. Unter Nummer und Name der gespeicherten Phrase wird der Textanfang angezeigt.

**HINWEIS**

  Um andere Teile der gewählten Phrase zu sehen, drücken Sie  oder  .

- 5 Drücken Sie the Leertaste, sodass ein Häkchen ✓ rechts neben dem Namen der zu druckenden Phrase erscheint.

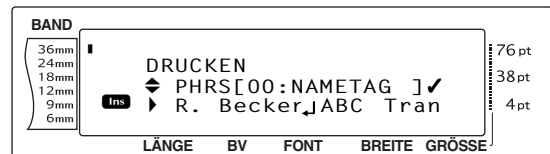

- 6 Sie können auch mehrere Phrasen auswählen. Wiederholen Sie dazu die Schritte 4 und 5, bis das Häkchen ✓ rechts neben allen zu druckenden Phrasen erscheint. Die mit ✓ markierten Phrasen werden gedruckt.

**HINWEIS**


Wenn Sie nur einen einzelnen Text drucken möchten, können Sie die Schritte 5 und 6 überspringen.

Falls eine zum Drucken markierte Phrase doch nicht gedruckt werden soll, wählen Sie die Phrase nochmals aus und drücken Sie die Leertaste, um das Häkchen ✓ neben dem Namen zu entfernen.

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**), um die ausgewählten Phrasen zu drucken.

### Gespeicherte Autoformat-Vorlagen drucken:

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **AUTOFORMAT** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **AUTOFORMAT & X <**).
- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **PHRASE** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE ( << 8 t**). Das Menü „PHRASE“ erscheint nun im Display.
- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis das Häkchen **✓** links neben **DRUCKEN** erscheint.

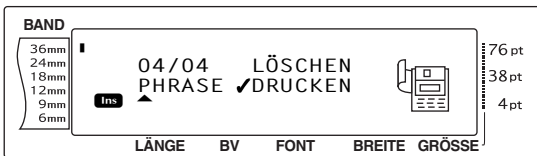

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Die Anzeige „DRUCKEN“ erscheint zusammen mit der aktuell gewählten Speicherplatz-Nummer.

#### HINWEIS

Um die Funktion abzubrechen, ohne eine Vorlage zu drucken, drücken Sie **STORNO** (oder halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **PHRASE ( << 8 t**).




- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis der Speicherplatz der zu druckenden Vorlage angezeigt wird. Unter Nummer und Name der gespeicherten Vorlage wird der Textanfang angezeigt.

#### HINWEIS

Um andere Teile des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie **←** oder **→**.

Autoformat-Vorlagen werden nach Bandbreiten gruppiert angezeigt.

- Drücken Sie Leertaste, sodass ein Häkchen **✓** rechts neben dem Namen erscheint.

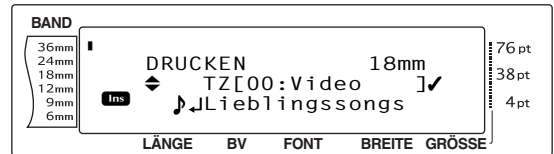

- Sie können auch mehrere Phrasen auswählen. Wiederholen Sie dazu die Schritte **5** und **6**, bis das Häkchen **✓** rechts neben allen zu druckenden Autoformat-Vorlagen erscheint. Die mit **✓** markierten Vorlagen werden gedruckt.

#### HINWEIS

Wenn Sie nur einen einzelnen Text drucken möchten, können Sie die Schritte **6** und **7** überspringen.


Falls eine zum Drucken markierte Vorlage doch nicht gedruckt werden soll, wählen Sie die Vorlage nochmals aus und drücken Sie die Leertaste, um das Häkchen **✓** neben dem Namen zu entfernen.

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Das **MENÜ** erscheint wieder im Display.


- Vergewissern Sie sich, dass das Häkchen **✓** links neben **DRUCKEN** erscheint, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **NEU BLOCK**). Die gewählten Texte werden gedruckt.

### Stil einer gespeicherten Autoformat-Vorlage ändern:

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **ANF** oder **ENDE**), bis das Häkchen **✓** links neben **STIL ÄNDERN** erscheint.

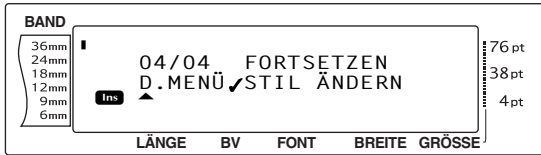

11 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ).

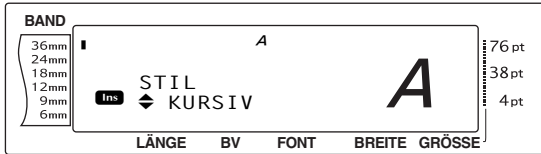

12 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie oder ), bis der gewünschte Stil angezeigt wird. Rechts im Display zeigt ein Beispielbuchstabe den gewählten Stil.

**HINWEIS**


Die Standardeinstellung (**KEINE ÄNDERUNG**) kann mit der Leertaste gewählt werden.

13 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ).


Das Druckmenü (D.MENÜ) erscheint wieder im Display.

**Mehrere gespeicherte Autoformat-Vorlagen drucken:**

14 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie oder ), bis das Häkchen **✓** links neben **FORTSETZEN** erscheint.

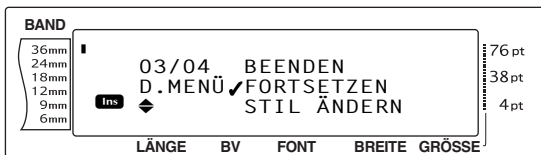

15 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ). Die Displayanzeige „DRUCKEN“ erscheint zusammen mit der aktuell gewählten Speicherplatz-Nummer.

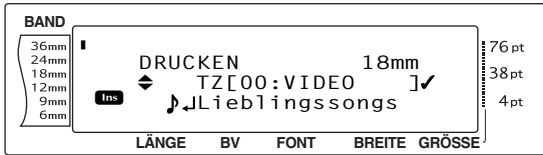

16 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie oder ), bis der Speicherplatz der zu druckenden Vorlage angezeigt wird. Unter Nummer und Name der gespeicherten Vorlage wird der Textanfang angezeigt.

**HINWEIS**

Um andere Teile des gewählten Textes zu sehen, drücken Sie oder .

Autoformat-Vorlagen werden nach Bandbreiten gruppiert angezeigt.

17 Drücken Sie the Leertaste, sodass ein Häkchen **✓** rechts neben dem Vorlagennamen erscheint.



18 Wiederholen Sie die Schritte 16 und 17, bis das Häkchen **✓** rechts neben allen zu druckenden Vorlagen erscheint. Die mit **✓** markierten Vorlagen werden gedruckt.

**HINWEIS**

Falls nur eine Phrase ausgedruckt werden soll, können die Schritte 17 und 18 übersprungen werden.

19 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie ). Das Druckmenü (D.MENÜ) erscheint im Display.

20 Vergewissern Sie sich, dass das Häkchen **✓** links neben **DRUCKEN** erscheint, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie ). Die gewählten Texte werden nun gedruckt.

### Autoformat-Funktion beenden:

- 21 Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **↑ ANF** oder **↓ ENDE**), bis das Häkchen **✓** links neben **BEENDEN** erscheint.



- 22 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←** **NEU BLOCK**).

Es wird nun wieder die Autoformat-Funktion angezeigt, die vor Aufrufen des Phrasenspeichers im Display dargestellt wurde.



---

---

# Geräteeinstellungen

---

---

# Geräteeinstellungen

## Geräteeinstellungen ändern

(CODE + A Ä)

Mit den Geräteeinstellungen können Sie den Kontrast der im Display dargestellten Zeichen ändern und verschiedene Einstellungen des P-touch justieren.

### Kontrast einstellen (KONTRAST):


Die Funktion **KONTRAST** dient zum Heller- und Dunklerstellen der Anzeige im Display.

- Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **A Ä**.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Geräteeinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **KONTRAST** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **KONTRAST** angezeigt wird).

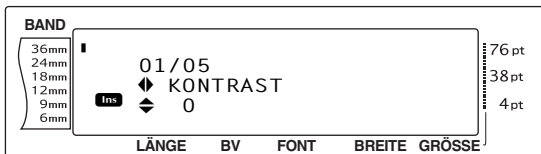

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **↑ ANF** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

#### HINWEIS

Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (0), drücken Sie die Leertaste.

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←**), um die Einstellung zu übernehmen.

#### HINWEIS

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Geräteeinstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **←**, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

### Bandlänge justieren

#### (LÄNGE JUSTIEREN):

Beim Drucken eines Etikettes mit festgelegter Bandlänge (siehe Seite 66) kann die Länge des gedruckten Etiketts ein wenig vom eingestellten Wert abweichen. In diesem Fall können Sie die Länge wie folgt justieren.

#### HINWEIS


Wenn die Bandlänge mit dieser Funktion nicht zufriedenstellend justiert werden kann, können kleinere Veränderungen der Bandlänge auch über die Funktion Bandlänge vorgenommen werden.

- Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **A Ä**.

#### HINWEIS

Wenn Sie mehrere Geräteeinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **LÄNGE JUSTIEREN** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **LÄNGE JUSTIEREN** angezeigt wird).

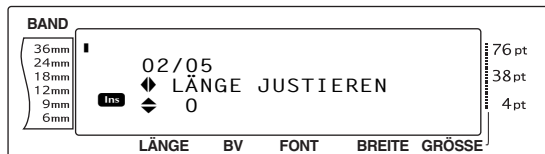

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **↑ ANF** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

- ☞ Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (0), drücken Sie die Leertaste.
- ☞ Um die Etikettenlänge zu verringern, wählen Sie einen kleineren Wert. Um die Etikettenlänge zu vergrößern, wählen Sie einen größeren Wert.

- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU RÜCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Geräteeinstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU RÜCK**, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

**Druckkopf justieren (DR.KOPF JUSTIEREN):**

Mit dieser Funktion können Sie die Druckposition auf dem Band nach oben bzw. nach unten verschieben.

**HINWEIS**


Diese Einstellung hat beim Drucken auf 36 mm breite Bänder keine Wirkung.

- 1 Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **A A**.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Geräteeinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- 2 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**), bis **DR.KOPF JUSTIEREN** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **DR.KOPF JUSTIEREN** angezeigt wird).

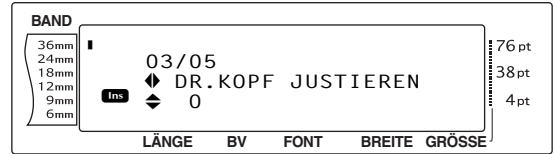

- 3 Drehen Sie das Funktionsrad (**SET**) (oder drücken Sie **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

- ☞ Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (0), drücken Sie die Leertaste.
- ☞ Um die Druckposition nach unten zu verschieben, wählen Sie einen niedrigeren Wert. Um die Druckposition nach oben zu verschieben, wählen Sie einen höheren Wert.

- 4 Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **NEU RÜCK**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Geräteeinstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF.** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **NEU RÜCK**, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

**Schnitttiefe justieren (SCHNITTIEFE):**

Mit dieser Funktion können Sie die Schnitttiefe für den Halbschnitt von laminierten Bändern justieren, falls zu tief oder nicht tief genug geschnitten wird. Normalerweise ist es nicht notwendig, diese Einstellung zu ändern. Falls jedoch zu tief geschnitten wird oder nicht tief genug, sollten Sie den Wert um 1 verringern bzw. erhöhen. Wird anschließend noch nicht zufriedenstellend geschnitten, ändern Sie die Einstellung noch einmal um 1.

**HINWEIS**


Falls das Band auch nach der Justieren der Schnitttiefe nicht richtig geschnitten wird, könnte die Klinge stumpf sein. Wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.

- Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **A Ä**.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Geräteeinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **SCHNITTIEFE** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **SCHNITTIEFE** angezeigt wird).

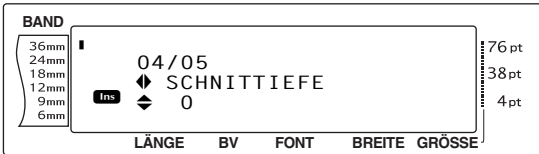

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **↑ ANF** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

- Um weniger tief zu schneiden, wählen Sie einen kleineren Wert. Um tiefer zu schneiden, wählen Sie einen größeren Wert.
- Verändern Sie die Einstellung jeweils nur in kleinen Schritten.
- Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (0), drücken Sie die Leertaste.

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**

Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Geräteeinstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **←** oder **→**, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.

**Mehreren P-touch-Geräten unterschiedliche IDs für den USB-Anschluss zuordnen (USB ID AUSWÄHLEN):**

Mit dieser Funktion können Sie für den Anschluss mehrerer P-touch-Geräte an einen Computer, jedem P-touch eine eigene Identifikationsnummer (ID) zuordnen, um über den USB-Anschluss drucken zu können.


Zur Vereinfachung der Installation mehrerer P-touch-Geräte an einem Computer wird jedem Gerät die ID **00000001** zugeordnet. Dies bedeutet, dass die Daten jeweils mit allen angeschlossenen P-touch-Geräten ausgedruckt werden.

- Halten Sie **CODE** gedrückt und drücken Sie **A Ä**.

**HINWEIS**

Wenn Sie mehrere Geräteeinstellungen ändern, kann dieser Schritt übersprungen werden.

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET**, bis **USB ID AUSWÄHLEN** angezeigt wird, und drücken Sie dann **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**, bis **USB ID AUSWÄHLEN** angezeigt wird).

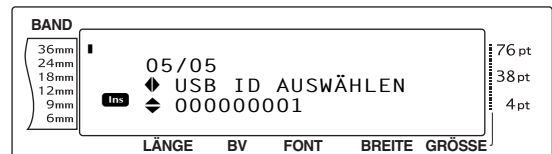

- Drehen Sie das Funktionsrad **SET** (oder drücken Sie **↑ ANF** oder **↓ ENDE**), bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

**HINWEIS**

Um zur Standardeinstellung zurückzukehren (**00000001**), drücken Sie die Leertaste.

- Drücken Sie **SET** (oder drücken Sie **←** oder **→**), um die Einstellung zu übernehmen.

**HINWEIS**


Wenn zur Auswahl der Einstellungen das Funktionsrad (**SET**) verwendet wird, kann jeweils nur eine Funktion eingestellt werden. Um nacheinander mehrere Geräteeinstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschte Funktion jeweils mit **←** oder **→** und drücken Sie dann **↑ ANF** oder **↓ ENDE**, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie erst **←** oder **→**, nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben.




# FEHLERMELDUNGEN IM DISPLAY

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>6mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 6 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 6 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 6 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>9mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 9 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 9 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 9 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>12mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 12 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 12 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 12 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>18mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 18 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 18 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 18 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>24mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 24 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 24 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 24 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>36mm BAND EINLEGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie ein Etikett mit einer Autoformat-Vorlage für ein 36 mm breites Band erstellt haben und zum Drucken kein 36 mm breites Band eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette mit 36 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>BANDFACHDECKEL SCHLIESSEN!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn der Deckel des Bandfaches offen ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schließen Sie den Bandfachdeckel.</li> </ul>
<b>BAND LEER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn keine Schriftbandkassette eingelegt ist und versucht wird zu drucken, das Band vorlaufen zu lassen oder die Layoutvorschau zu verwenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schriftbandkassette ein und lösen Sie die Funktion erneut aus.</li> </ul>



 
## FEHLERMELDUNGEN IM DISPLAY

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>BAND STEMPEL (GR)!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie einen Stempel mit einer Autoformat-Vorlage für einen großen Stempel erstellt haben und zum Drucken kein 24-mm-Schablonenband eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schablonenband-Kassette mit 24 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>BAND STEMPEL (MI)!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie einen Stempel mit einer Autoformat-Vorlage für einen großen Stempel erstellt haben und zum Drucken kein 18-mm-Schablonenband eingelegt ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legen Sie eine Schablonenband-Kassette mit 18 mm breitem Band ein.</li> </ul>
<b>BAND ZU ENDE!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn das Ende des Bandes erreicht ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wechseln Sie die Schriftbandkassette.</li> </ul>
<b>BATTERIEN LADEN!</b> (nur PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Anzeige erscheint, wenn der installierte Ni-MH-Akku geladen werden muss.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laden Sie den Akku auf oder verwenden Sie den Netzadapter.</li> </ul>
<b>BATTERIEN SCHWACH!</b> (nur PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Anzeige erscheint, wenn der installierte Ni-MH-Akku zu schwach ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Laden Sie den Akku auf oder verwenden Sie den Netzadapter.</li> </ul>
<b>BATTERIEN WECHSELN!</b> (nur PT-9600)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Meldung erscheint, wenn der eingelegte Ni-MH-Akku zu schwach oder überladen ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen oder verwenden Sie den Netzadapter.</li> </ul>
<b>DATEN UNVOLLST!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Anzeige erscheint, wenn als Barcode-Daten weniger als die eingestellte Anzahl von Ziffern eingegeben wurde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie die richtige Anzahl von Ziffern ein oder stellen Sie eine andere Anzahl von Ziffern ein.</li> </ul>
<b>EEPROM FEHLER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn beim Einschalten des Gerätes ein Programmfehler aufgetreten ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenden Sie sich bitte an ihren Brother Vertriebspartner.</li> </ul>
<b>FALSCHER ADAPTER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie den falschen Netzadapter (mit extrem hoher oder extrem geringer Spannung) verwenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Entfernen Sie den Netzadapter und verwenden Sie den für dieses Gerät entwickelten Brother Netzadapter.</li> </ul>
<b>FALSCHES ZEICHEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn bei Verwendung der Nummerierungsfunktion ein Zeitstempel oder ein benutzerdefiniertes Zeichen ausgewählt wurde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wählen Sie zur Verwendung der Nummerierungsfunktion normalen Text oder einen Barcode.</li> </ul>


FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>FEHLER! KURS=0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn bei Verwendung der Euro-Konverter-Funktion ein Umrechnungskurs von 0 eingegeben wurde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie den richtigen Kurs (größer als 0) ein.</li> </ul>
<b>INTERFACE FEHLER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn der falsche Anschluss für die USB-Verbindung gewählt wurde.</li> </ul>	<p><b>Windows</b> Wählen Sie im Eigenschaften-Dialogfeld des Druckertreibers den Anschluss "PTUSB:" als USB-Anschluss.</p> <p> Wenn zwei oder mehr P-touch-Modelle über den USB-Anschluss angeschlossen sind, wählen Sie statt "PTUSB:" den Anschluss (PT-3600/9600-XXXXXXXXX):" aus (wobei XXXXXXXXX für die Seriennummer des Gerätes steht). Die Seriennummer des Gerätes ist auf dem silbernen Aufkleber an der Unterseite des Gerätes über dem Barcode angegeben.</p> <p><b>Macintosh</b> Wählen Sie im Auswahlmenü PT-3600/9600 als Drucker aus.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nur P-touch 9600: Diese Meldung erscheint, wenn der falsche Anschluss für die serielle Verbindung (RS-232C) gewählt wurde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie die Einstellung der Interface-Parameter <b>BAUDRATE, DATENLÄNGE, PARITÄT und KONTROLLE</b> .</li> <li>● Stellen Sie sicher, dass das serielle Datenkabel richtig angeschlossen ist.</li> </ul>
<b>KAPAZITÄT ERSCHÖPFT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn das Ergebnis der Euro-Umrechnung 10 Zeichen überschreitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ändern Sie die Euro-Konverter-Einstellungen so, dass das Ergebnis weniger als 10 Zeichen ergibt.</li> </ul>
<b>KEINE PHRASE!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, eine Phrase aufzurufen oder zu löschen, und keine Phrase gespeichert ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Speichern Sie zuerst ein Phrase.</li> </ul>

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>MIND. 4 ZIFFERN!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn weniger als 4 Ziffern als Barcode-Daten eingegeben werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie mindestens 4 Ziffern als Barcode-Daten ein, bevor Sie  drücken.</li> </ul>
<b>MAX. 16 ZEILEN!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie bereits 16 Zeilen eingegeben haben und  drücken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Begrenzen Sie die Zeilenanzahl auf 16.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint auch, wenn Sie versuchen, zwei Blöcke durch Löschen des Symbols () zu verbinden, und ein Block mit mehr als 16 Zeilen entstehen würde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie die Anzahl der Blöcke so ein, dass der Block nicht mehr als 16 Zeile enthält.</li> </ul>
<b>MESSER FEHLER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn das Messer zum Abschneiden des Bandes nicht richtig arbeitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Schalten Sie den P-touch aus und dann wieder ein.</li> <li>● Falls das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an ihren Brother Vertriebspartner.</li> </ul>
<b>SPEICHER LEER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn noch kein Text eingegeben wurde und Sie versuchen die Nummerierungsfunktion oder die Layoutvorschau zu benutzen oder den Ausdruck einer oder mehrerer Kopien einzuleiten usw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie Text ein, bevor Sie eine dieser Funktionen verwenden.</li> </ul>
<b>SPEICHER VOLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn der Arbeitsspeicher voll ist und Sie versuchen, weitere Zeichen, Symbole, etc. einzugeben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kürzen Sie den bereits eingegebenen Text, bevor Sie neuen Text eingeben.</li> </ul>
<b>SPEICHER VOLL!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen eine Phrase zu speichern und dadurch die Speicherkapazität überschritten würde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Löschen Sie eine alte Phrase, um Speicherplatz für die neue Phrase zu schaffen.</li> </ul>

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>TEXT ZU HOCH!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn die gewählte Zeichengröße für das eingelegte Band zu hoch ist.</li> <li>● Nur P-touch 9600: Diese Anzeige erscheint, wenn die Textzeilen-Einstellung für den ESC/P-Schnittstellenmodus den größtmöglichen Wert für das eingelegte Band überschreitet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie eine kleinere Zeichengröße ein oder legen Sie ein breiteres Schriftband ein oder wählen Sie die Zeichengröße <b>AUTO</b>.</li> <li>● Verwenden Sie die für das eingelegte Band passende Einstellung.</li> </ul>
<b>TEXT ZU LANG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn der Text die eingestellte Bandlänge überschreitet.</li> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen ein Etikett auszudrucken, das länger als die maximale Etikettenlänge ist.</li> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ein Etikett auszudrucken, das die maximale Etikettenlänge oder Blocklänge überschreitet.</li> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn bei Verwendung des Umlaufdrucks der Text für die Bandbreite zu lang ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kürzen Sie den Text, verringern Sie die Zeichenbreite oder stellen Sie eine größere Etikettenlänge ein.</li> <li>● Kürzen Sie den Text oder reduzieren Sie die Zeichengröße.</li> </ul>
<b>WERT NICHT MÖGLICH! BITTE WERT PRÜFEN UND NEU EINGEBEN.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn die Einstellung für die Funktionen Rand, Bandlänge, Blockrand oder Blocklänge nicht innerhalb des gültigen Bereichs liegt.</li> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn die angegebenen Zeichen in der Datenbank nicht gefunden werden können sind.</li> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn die Werte für die zu druckenden Datensätze nicht innerhalb des gültigen Bereichs liegen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Geben Sie einen gültigen Wert ein.</li> </ul>
<b>ZU LANG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, falls Sie versuchen zu drucken oder die Layout Voransicht Funktion zu benutzen, wenn der Text die 1 m Grenze überschreitet..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kürzen Sie den Text.</li> </ul>




FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE						
<b>ZUVIELE ZEILEN!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint, wenn bereits die maximale Anzahl von Zeilen pro Etikett (50) eingegeben wurde und Sie versuchen, mit  eine neue Zeile oder mit  und  einen weiteren Block einzugeben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Begrenzen Sie die Anzahl der Zeilen pro Etikett auf 50.</li> </ul>						
<b>ZUVIELE ZEILEN! MAX XX ZEILEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diese Meldung erscheint beim Versuch zu drucken oder die Layoutvorschau zu benutzen, wenn mehr Zeilen eingegeben wurden, als auf das eingelegte Schriftband passen. (Die mögliche Anzahl Textzeilen hängt von der Breite des Bandes ab.)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="444 736 852 962"> <tr> <td>MAX. 16 ZEILEN (auf 36-mm-Band)</td> </tr> <tr> <td>MAX. 13 ZEILEN (auf 24-mm-Band)</td> </tr> <tr> <td>MAX. 10 ZEILEN (auf 18-mm-Band)</td> </tr> <tr> <td>MAX. 6 ZEILEN (auf 12-mm-Band)</td> </tr> <tr> <td>MAX. 4 ZEILEN (auf 9-mm-Band)</td> </tr> <tr> <td>MAX. 3 ZEILEN (auf 6-mm-Band)</td> </tr> </table>	MAX. 16 ZEILEN (auf 36-mm-Band)	MAX. 13 ZEILEN (auf 24-mm-Band)	MAX. 10 ZEILEN (auf 18-mm-Band)	MAX. 6 ZEILEN (auf 12-mm-Band)	MAX. 4 ZEILEN (auf 9-mm-Band)	MAX. 3 ZEILEN (auf 6-mm-Band)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verringern Sie die Zeilenanzahl oder legen Sie ein breiteres Band ein.</li> </ul>
MAX. 16 ZEILEN (auf 36-mm-Band)								
MAX. 13 ZEILEN (auf 24-mm-Band)								
MAX. 10 ZEILEN (auf 18-mm-Band)								
MAX. 6 ZEILEN (auf 12-mm-Band)								
MAX. 4 ZEILEN (auf 9-mm-Band)								
MAX. 3 ZEILEN (auf 6-mm-Band)								

# WAS TUN BEI STÖRUNGEN?

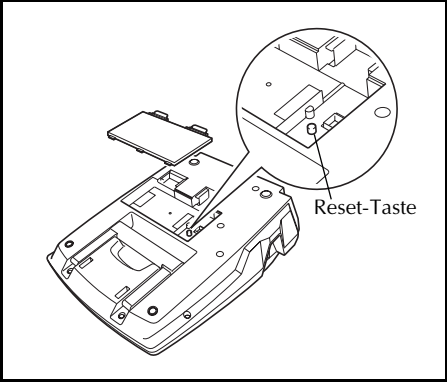
Problem	Abhilfe
<p>(1) Nach Einschalten des Gerätes erscheint im Display nichts oder es werden ungewöhnliche Zeichen angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig angeschlossen ist.</li> <li>● Überprüfen Sie ob der Ni-MH-Akku richtig aufgeladen ist (nur PT-9600).</li> <li>● Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück (Reset): <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT-3600: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters ab, warten Sie eine Minute und schließen Sie dann den Netzadapter wieder an.</li> <li>- Nur PT-9600: Drücken Sie den Reset-Knopf im Akkufach an der Unterseite des Gerätes.</li> </ul> </li> <li>● Beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen des Gerätes alle Texte und Formate im Display und unter bestimmten Umständen auch der gesamte Inhalt des Speichers gelöscht werden.</li> </ul> 
<p>(2) Das Gerät druckt nicht oder die gedruckten Zeichen sind verschwommen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vergewissern Sie sich, dass die Bandkassette richtig eingelegt ist.</li> <li>● Prüfen Sie, ob die Bandkassette leer ist und legen Sie gegebenenfalls eine neue Bandkassette ein.</li> <li>● Vergewissern Sie sich, dass der Bandfachdeckel richtig geschlossen ist.</li> </ul>
<p>(3) Das Schriftband ist gestreift.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Bandkassette ist leer. Legen Sie eine neue Bandkassette ein.</li> </ul>

## WAS TUN BEI STÖRUNGEN?

Problem	Abhilfe
(4) Der P-touch funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Setzen Sie den P-touch zurück, indem Sie ihn ausschalten und dann wieder einschalten während Sie die Tasten <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">CODE</span> und <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">R</span> gedrückt halten.</li> <li>☞ Alle Einstellungen werden dadurch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und der ganze Inhalt des Speichers wird gelöscht. Mit dem P-touch 9600 können Sie zuvor die im Gerät gespeicherten Daten mit Hilfe des P-touch Backup-Managers auf dem Computer sichern.</li> </ul>
(5) Das Gerät arbeitet nicht mehr (z.B. es geschieht nichts, wenn eine Taste gedrückt wird).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück (Reset):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT-3600: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters ab, warten Sie eine Minute und schließen Sie dann den Netzadapter wieder an.</li> <li>- Nur PT-9600: Drücken Sie den Reset-Knopf im Akkufach an der Unterseite des Gerätes.</li> </ul> </li> <li>☞ Alle Texte und Formate im Display sowie die gespeicherten Texte werden dadurch gelöscht.</li> </ul>
(6) Der Halbschnitt wird entweder zu tief oder nicht tief genug geschnitten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 87, um die Schnitttiefe für den Halbschnitt von laminierten Bändern zu justieren.</li> </ul>

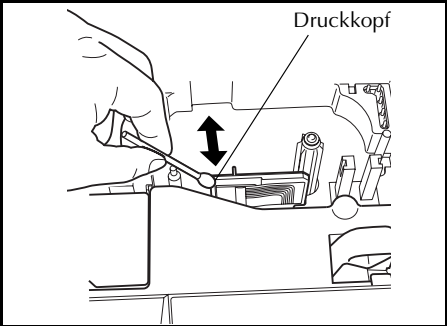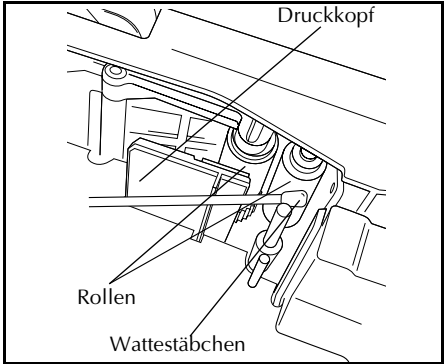Problem	Abhilfe
<p>(7) Im gedruckten Schriftband erscheint eine weiße horizontale Linie.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>❶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>❷ Öffnen Sie das Bandfach und nehmen Sie die Bandkassette heraus. Reinigen Sie nun wie folgt den Druckkopf und die Transportrollen im Bandfach:</li> <li>❸ <b>Druckkopf:</b> Wischen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, indem Sie das Stäbchen entlang des Druckkopfes auf und ab bewegen.</li> </ol>  <p>Transportrollen: Wischen Sie jede Rolle vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, indem Sie das Stäbchen auf und ab bewegen und dabei die Rolle mit dem Finger drehen.</p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>❹ Legen Sie die Bandkassette ein und schließen Sie das Fach. Drucken Sie ein Etikett.</li> <li>❺ Wenn im Ausdruck wieder ein horizontaler weißer Streifen zu sehen ist, feuchten Sie ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol an und wiederholen Sie die Schritte ❷ bis ❹.</li> </ol> <p>Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ <i>Der Druckkopf kann leichter gereinigt werden, wenn Sie die optionale Druckkopf-Reinigungskassette (TZ-CL6) benutzen.</i></li> <li>☞ <i>Der Druckkopf kann ebenfalls gereinigt werden, indem bei herausgenommener Bandkassette  gedrückt wird.</i></li> </ul>

## WAS TUN BEI STÖRUNGEN?

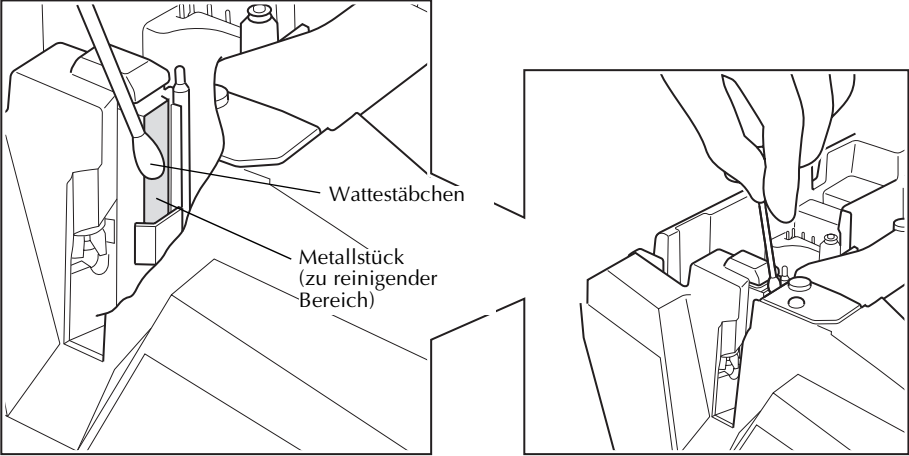Problem	Abhilfe
<p>(8) Das Schriftband wird nach dem Abschneiden nicht richtig aus dem Bandausgabeschlitz heraustransportiert.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>● Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie das Bandfach und nehmen Sie die Bandkassette heraus.</li><li>● Reinigen Sie mit einem Wattestäbchen das Metallstück im Ausgabeschlitz neben der Schneidevorrichtung.</li></ul>
<p>(9) Der Bandabschneider schneidet nicht richtig.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Überprüfen und ändern Sie gegebenenfalls die Autoschnitt-Einstellung (siehe Seite 72).</li><li>● Die Klinge könnte stumpf sein. Wenden Sie sich bitte an ihren Brother Vertriebspartner.</li></ul>

# TECHNISCHE DATEN

## HARDWARE

Stromversorgung: Netzadapter 24 V, 2,5 A  
(nur P-touch 9600: Wiederaufladbarer Ni-MH-Akku)

Tastatur: P-touch 3600: 59 Tasten; P-touch 9600: 69 Tasten

LC-Display: 24 x 119 Punkte  
30 Anzeigen  
(am P-touch 9600 mit Hintergrundbeleuchtung)

Schriftbänder: In 6 verschiedenen Breiten:  
6 mm  
9 mm  
12 mm  
18 mm  
24 mm  
36 mm

Druckkopf: 384 Druckpunkte (Höhe) / 360 dpi (Auflösung)

Schnitt-  
funktionen: Automatischer Vollschnitt  
Automatischer Halbschnitt  
Fortlaufender Druck

Abmessungen: 237 (B) x 302 (T) x 101 (H) mm

Gewicht: 2 kg

## SOFTWARE

Schriftarten  
(Fonts): 10 eingebaute Schriften (Helsinki, Brussels, US, San Diego, Florida,  
Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script, Istanbul und Letter  
Gothic)

Zeichengrößen: **AUTO** plus 24 Punktgrößen (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,  
20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72 und 76 Punkt)

Druckstile: Normal, Fett, Umriß, Schatten 1, Schatten 2, Invers, Kursiv und Ver-  
tikaldruck

Arbeitsspeicher-  
größe: Maximal 1 m lange Textzeile  
Maximal 16 Zeilen pro Block (abhängig von der Bandbreite)  
Maximal insgesamt 50 Zeilen im gesamten Etikett

Speichergröße: ca. 10.000 Zeichen



---

---

# Anhang

---

---

# Symbole ⇨ Seite 48

Folgende Symbole stehen zur Verfügung:

Symbolkategorie	Symbole													
SATZZEICHEN (A01-A18)	•	+	×	÷	±	=	\	§	¶	®	©	™	¿	¡
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	@	#	&	—										
15	16	17	18											
KLAMMERN (B01-B08)	[	]	{	}	<	>	«	»						
	1	2	3	4	5	6	7	8						
PFEIL 1 (C01-C14)	→	←	↑	↓	➔	➜	⬆	⬇	↔	↔	☞	☜	☝	☞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EINHEITEN (D01-D26)	°	\$	Fr	¥	f	£	DM	Pts	Kr	in.	mm	cm	km	kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	gm	cc	ℓ	°F	°C	oz.	lb.	ft.	zł	Pf	€	¢		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
BUCHSTABEN (E01-E14)	á	ó	ß	Š	à	â	γ	δ	μ	Ω	Ð	ð	Þ	þ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZAHLEN (F01-F40)	1/2	1/3	1/4	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	~
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	±	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	±
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	-	+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
PIKTOGRAMME (G01-G14)	★	○	●	□	△	♠	♥	♦	♣	✕	+	!	♪	☠
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ELEKTRO (H01-H18)	↘	~	≡	⎓	⏏	⏏	⊞	⊞	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	⏏	⏏	⏏	⏏										
15	16	17	18											

Anhang

Symbolkategorie	Symbole														
<b>VERBOTE</b> (I01-I29)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
29															
<b>WARNUNGEN</b> (J01-J42)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
<b>HINWEISE</b> (K01-K19)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19											
<b>FEUER</b> (L01-L08)															
	1	2	3	4	5	6	7	8							
<b>VERKEHR</b> (M01-M13)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>NOTFALL</b> (N01-N06)															
	1	2	3	4	5	6									
<b>INFORMATION</b> (O01-O43)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
43															

Anhang

Symbolkategorie	Symbole													
DIV. ZEICHEN (P01-P12)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
VIDEO (Q01-Q09)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
BÜRO (R01-R44)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44													
ALLGEMEIN (S01-S27)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
GARTEN (T01-T14)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
FAHRZEUGE (U01-U13)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EREIGNISSE (V01-V18)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18											

☞ Die Verwendung des CE-Zeichens wird durch verschiedene europäische Direktiven und Richtlinien überwacht. Vergewissern Sie sich, dass alle Beschriftungen, die Sie mit diesem Zeichen erstellen, den Vorschriften entsprechen.

## Spezielle Barcode-Zeichen ⇨ Seite 50

Die folgenden Sonderzeichen können nur in Barcodes eingefügt werden, die mit den Protokollen CODE39 oder CODABAR erstellt wurden:

Wert	Zeichen
1	+
2	\$

Die folgenden Sonderzeichen können nur in Barcodes eingefügt werden, die mit den Protokollen EAN128 oder CODE128 erstellt wurden:

Wert	Zeichen	Wert	Zeichen	FWert	Zeichen
3	#	69	ENQ	87	ETB
4	\$	70	ACK	88	CAN
11	+	71	BEL	89	EM
28	<	72	BS	90	SUB
29	=	73	HT	91	ESC
30	>	74	LF	91	{
32	@	75	VT	92	FS
59	[	76	FF	92	
60	\	77	CR	93	GS
61	]	78	SO	93	}
62	^	79	SI	94	RS
63	_	80	DLE	94	~
64	NUL	81	DC1	95	US
64	`	82	DC2	95	DEL
65	SOH	83	DC3	96	FNC3
66	STX	84	DC4	97	FNC2
67	ETX	85	NAK	100	FNC4
68	EOT	86	SYN	102	FNC1

## Schriftarten ⇨ Seite 57

Es sind folgende Schriftarten stehen zur Verfügung:

HELSINKI	<b>BRUNEI BOLD</b>
BRUSSELS	<b>LOS ANGELES</b>
US	<i>BERMUDA SCRIPT</i>
<b>SAN DIEGO</b>	<b>I<b>STANBUL</b></b>
<b>FLORIDA</b>	LETTER GOTHIC

☞ Letter Gothic (**L. GOTHIC**) ist eine Schrift mit fester Teilung, d. h., jedes Zeichen nimmt genau den selben Raum innerhalb der Zeile ein. Alle anderen Schriften sind sogenannte Proportionalschriften, deren Zeichen je nach Art mehr oder weniger Platz einnehmen (z.B. „i“ beansprucht weniger Platz als „m“).

## Zeichengrößen und Zeichenbreiten ⇒ Seite 58 und 59

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der verfügbaren Zeichengrößen und Zeichenbreiten:

Breite Größe	BREIT	NORMAL	MITTEL	KLEIN
76 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
72 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
64 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
56 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
48 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
40 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
36 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
32 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
28 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
24 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
22 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
20 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
18 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
16 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
14 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
12 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
11 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
10 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
9 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
8 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC

Breite Größe	BREIT	NORMAL	MITTEL	KLEIN
7 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
6 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
5 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC
4 Punkt	ABC	ABC	ABC	ABC

- ☞ Falls als Zeichengröße **4 Punkt** oder **5 Punkt** gewählt wurde, wird der Text automatisch in der Schriftart **BRUSSELS** gedruckt, unabhängig von der gewählten Schrifteinstellung.
- ☞ In kleinen Zeichengrößen geschriebener Text kann in Kombination mit bestimmten Druckstilen eventuell schwer zu lesen sein.  
Kleine Zeichengrößen können beim Ausdruck schwächer erscheinen.

Druckstile ⇨ Seite 60 und 61

Stil1-Einstellung	NORMAL	FETT	UMRISS	SCHA1	SCHA2	INVERS
Stil2-Einstellung	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
Helsinki	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Brussels	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
US	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
San Diego	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Florida	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Brunei	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
LA	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Bermuda	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
Istanbul	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
L.Gothic	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>

Stil1-Einstellung	NORMAL	FETT	UMRISS	SCHA1	SCHA2	INVERS
Stil2-Einstellung	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV
Helsinki	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
Brussels	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
US	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
San Diego	<i><b>ABC</b></i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
Florida	<i><b>ABC</b></i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>
Brunei	<i><b>ABC</b></i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>	<i>ABC</i>	<i><b>ABC</b></i>

Anhang































Stil1-Einstellung	NORMAL	FETT	UMRISS	SCHA1	SCHA2	INVERS
Stil2-Einstellung	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV	KURSIV
LA	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
Bermuda t	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<i>ABC</i>	<b>ABC</b>
Istanbul	<b>ABC</b>	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>	ABC	<b>ABC</b>
L.Gothic	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	<b>ABC</b>

☞ Der Druckstil **VERTIKAL** kann mit allen Stil1-Einstellungen kombiniert werden (**NORMAL**, **FETT**, **UMRISS**, **SCHA1**, **SCHA2** und **INVERS**).

☞ Der Druckstil **VERTIKAL** kann nicht mit der Stil2-Einstellung **KURSIV** kombiniert werden.


## Rahmen und Schattierung ⇨ Seite 62








Die folgenden Rahmen- und Schattierungsarten können gewählt werden:

 






Ein- stel- lung	Beispiel	Ein- stel- lung	Beispiel	Ein- stel- lung	Beispiel
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

## Autoformat-Vorlagen ⇨ Seite 70

Die folgenden Autoformat-Vorlagen sind im Gerät gespeichert:

No.	Vorlagename	Bandbreite	Band-/Etikettenlänge	Beispiel
1	ADDRESSE-1	24 mm	80 mm	<b>ABC Import/Export</b> 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67 Tel.: 012.345.6789
2	ADDRESSE-2	24 mm	78 mm	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>ABC Import/Export</b></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67</p> </div>
3	ADDRESSE-3	24 mm	104 mm	<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p><b>Robert Becker</b></p> <p style="font-size: small;">ABC Import/Export 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67</p> </div>
4	ADDRESSE-4	36 mm	86 mm	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 40px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> <div> <p><b>Robert Becker</b></p> <hr style="width: 80%; margin: 0;"/> <p style="font-size: small;">ABC Import/Export 29 Main Street Fulton, Cambs CB8 67 Tel.: 012.345.6789</p> </div> </div>
5	INVENTAR	24 mm	84 mm	<p style="font-size: small;">ABC Import/Export Division II</p> 
6	WEGWEISER	36 mm	186 mm	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 15%; text-align: center;">◆</div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <p style="font-size: 2em; margin: 0;"><b>STUDIO 3</b></p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">◆</div> </div>
7	AUSWEIS-1	24 mm	102 mm	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;"><b>Robert Becker</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">ABC Import/Export</p>
8	AUSWEIS-2	36 mm	98 mm	<div style="border: 2px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">ABC Import/Export Division II</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><b>Robert Becker</b></p> </div>
9	AUSWEIS-3	18 mm	102 mm	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;"><b>Robert Becker</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">ABC Import/Export</p>
10	SONDERPREIS	36 mm	AUTO	<p style="font-size: 2.5em; margin: 0;"><b>WINTER SALE</b></p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0; background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>50% OFF</b></p>

No.	Vorlagenname	Bandbreite	Band-/Etikettenlänge	Beispiel
11	PREIS-1	24 mm	57 mm	CAMERA <b>€149</b>
12	PREIS-2	24 mm	110 mm	CAMERA SPECIAL <del>€149</del> → <b>€119</b>
13	ZEICHEN	36 mm	114 mm	<b>DANGER!</b>  <b>900 V</b>
14	DISKETTE-1	24 mm	70 mm	<b>10-12-02</b> ABC Import/Export Robert Becker
15	DISKETTE-2	24 mm	70 mm	 10-12-02 <b>Robert Becker</b> Division II
16	DISKETTE-3	36 mm	70 mm	<i>Robert Becker</i> <b>Division II</b> 10-12-02
17	VIDEO VHS-1	18 mm	140 mm	 <b>BASKETBALL</b> Indianapolis 120 min Standard 10-12-02
18	VIDEO VHS-2	18 mm	140 mm	 <b>JAZZ - Concert</b> 90 min Standard 10-12-02
19	VIDEO 8mm-1	9 mm	73 mm	 <b>Robert Party</b> 10-12-02 Standard
20	VIDEO 8mm-2	12 mm	92 mm	 <b>JAZZ Concert</b>
21	VID VHSC	18 mm	81 mm	 <b>Anne &amp; Robert RECEPTION</b> 30 min Standard 10-12-02

No.	Vorlagenname	Band- breite	Band-/ Etiketten- länge	Beispiel
22	MUSIK-1	9 mm	89 mm	 Oldies I
23	MUSIK-2	9 mm	89 mm	 R. Becker Best Of
24	MUSIK-3	9 mm	89 mm	 Oldies II
25	DIA	12 mm	42 mm	
26	AKTE-1	36 mm	200 mm	
27	AKTE-2	24 mm	190 mm	
28	NORMAL-(GR)	STAMP L (24mm)	112 mm	<b>FAXED</b>
29	NORMAL-(MI)	STAMP M (18mm)	102 mm	<b>FAXED</b>
30	2ZEILIG(GR)	STAMP L (24mm)	112 mm	
31	VERT.-(MI)	STAMP M (18mm)	102 mm	<b>LAXWD</b>

## Druckstile für Autoformat-Vorlagen ⇨ Seite 71

Die folgende Tabelle zeigt Beispiele der verfügbaren Druckstile für Autoformat-Vorlagen:

Druckstil	Beispiel	Font	Stil
ORIGINAL	<b>Bill Reynolds</b> ABC INTERNATIONAL INC.	Template default	
KURSIV	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	Template default	KURSIV
DYNAMISCH	<b>Bill Reynolds</b> <b>ABC INTERNATIONAL INC.</b>	ISTANBUL	FETT
OFFEN	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	FLORIDA	UMRISS
FORMAL	<i>Bill Reynolds</i> ABC INTERNATIONAL INC.	BRUSSELS	KURSIV
ELEGANT	Bill Reynolds ABC INTERNATIONAL INC.	US	NORMAL
WESTERN	<b>Bill Reynolds</b> ABC INTERNATIONAL INC.	SAN DIEGO	NORMAL

# STICHWORTVERZEICHNIS

## A

Abbrechen von Funktionen 46  
Abschneiden (manuell) 74  
Abschneiden des Bandes 74  
Abschneiden des Schriftbandes 72  
Akkufachabdeckung 3  
Akkuladeanzeige 2  
Akzentbuchstaben 49  
Akzentzeichen 50  
ALLGEMEINES FORMAT 56  
Alt-Anzeige 47  
Alt-Taste 47  
Anhang 101  
Anschluss an den Computer 11  
Anzeigen  
    Alt 47  
    Autoschnitt 73  
    Bandlänge 66  
    Caps 46  
    Durchstreichen/Ausstreichen 62  
    Font 57  
    Horizontale Ausrichtung 64  
    Ins 46  
    Rahmen 62  
    Textausrichtung 64  
Arbeitsspeicher löschen 55  
AUFRUFEN 78  
Ausrichten von Text 63  
Ausschalten des Gerätes 9  
Ausschalten des P-touch 9  
Ausstreichen 62  
Autoformate 70  
Autoformat-Funktion beenden 83  
Autoformat-Vorlage 76  
    aufrufen 78  
    ausfüllen 70  
    drucken 81  
    löschen 79  
    speichern 77  
    wählen 70  
Automatischer Bandabschnitt 72  
Autoschnitt-Funktion 72

## B

Bandausgabe 3  
Bandfachdeckel 2  
Bandkassette installieren 9  
Bandlänge 66

Bandvorlauf 74  
Barcode 105  
Barcode-Breite 51  
Barcode-Parameter 51  
Barcode-Protokoll 51  
Barcodes 50  
Barcode-Sonderzeichen 105  
Barcode-Ziffern 51  
Bestätigen einer Auswahl 45  
Betriebssystem 12  
Bild einfügen 48  
Blockformat-Funktionen 56  
Blocklänge 68  
Blockrand 67  
Blocksatz 63  
Breite der Zeichen 59  
Breite-Funktion 59  
Buchstaben mit Akzent 49  
BV (Bandvorlauf) 74  
BV (Rand) 65

## C

Caps-Anzeige 46  
Caps-Taste 46  
CODABAR-Sonderzeichen 105  
CODE128-Sonderzeichen 105  
CODE39 -Sonderzeichen 105  
CODE-Taste 45  
Code-Taste 45  
Computeranschluss 11  
CONTRAST-Funktion 86  
Cursortasten 44

## D

Datenbanken 31  
Display 3  
Drucken 74  
    Autoformat-Vorlage 81  
    Etikett 74  
    Phrase 80  
Druckkopf-Reinigungskassette 122  
Druckstile 60, 61  
Druckvorschau 72

## E

EAN128-Sonderzeichen 105  
Einfügetaste 46  
Eingabe

- Großbuchstaben 46
- Sonderzeichen 47
- Text 46
- Eingabetaste 45
- Einschalten des Gerätes 9
- Einschalten des P-touch 9
- Etikett ausdrucken 74
- Etiketten verwenden 39
- Etiketten waschen 39
- Etikettenrand 65
- Euro-Konverter 52

## **F**

- Fehlerbehebung 95
- Fehlermeldungen 89
- FONT 57
- Font 57
- Formatieren
  - Allgemeines Format 56
  - Block 56
  - Blockformat 56, 57
  - Globalformat 56
  - Text 55
  - Text automatisch 70
  - Textblöcke 56
  - Zeilenformat/Linienformat 57
- Fortlaufender Druck 73
- FORTSETZEN 82
- Funktionen
  - Font 57
  - Schrift 57
  - wählen 45
- Funktionsrad 45
- Funktionstastenübersicht 4

## **G**

- Gespeicherten Text überschreiben 78
- GLOBALFORMAT 56
- Großbuchstaben 46
- GRÖSSE 58
- Größe des Textes 58
- Grundfunktionen 44

## **H**

- H. AUSR. 63
- Halbschnitt 72
- Hartschalenkoffer 5
- HELSINKI 58
- Horizontale Ausrichtung 63

## **I**

- Ins-Anzeige 46
- Installieren
  - P-touch Editor 11, 12
  - Schriftbandkassette 9

## **K**

- Kontrast 86
- Konvertierung von Währungen 52
- Korrekturtaste 54
- Kursivdruck 61

## **L**

- Ladeanzeige 2
- Laminierte Schriftbänder 39
- Layoutvorachau 72
- Layoutvoransicht 72
- LC 3
- LC-Display 3
- LEER-Taste 46
- Leerzeichen eingeben 46
- Linksbündig 63
- Löschen
  - Arbeitsspeicher 55
  - Phrasen/Autoformatvorlagen 79
  - Text 54, 55
  - Text und Formate 55
  - Zeichen an der Cursorposition 54
  - Zeichen links vom Cursor 54
  - Zeile 54
- Löschen-Taste 54
- Lösungen 95

## **M**

- Mehrere Kopien 74
- MEHRFACH 64

## **N**

- Netzadapter-Anschluss 2
- Neue Zeile beginnen 47
- Nicht laminierte Schriftbänder 39
- Nummerierungsfunktion 75

## **P**

- Parameter für Barcode ändern 51
- Phrase
  - aufrufen 78
  - drucken 80

- löschen 79
- speichern 77
- Phrasenspeicher-Funktionen 76
- PHRS 77
- Probleme und Abhilfe 95
- PROTOKOLL 51
- Protokoll für Barcode 51
- Prüfziffer für Barcode 51
- P-touch Editor 12
  - installieren 11
  - starten 30
- P-touch Quick Editor
  - installieren 25
  - starten 32

## **R**

- RAHMEN 62
- Rahmen 62
- RAND (BV) 65
- Rechtsbündig 63

## **S**

- Satzzeichen 102
- Schattierungen 62
- Schrift 57
- Schriftart 57
- Schriftband 9
  - nicht laminiert 39
  - wechseln 9
- Schriftband, laminiert 39
- Serielle Schnittstelle 2
- Seriennummern drucken 75
- Sicherheitshinweise 8
- Software
  - installieren 11
  - starten 30, 32
- Sonderzeichen 47, 49, 105
- Sonderzeichen (Barcode) 51, 105
- Speicherkapazität
  - Max. Phrasen-/Autoformat-Anzahl 76
  - Max. Zeichenanzahl 76
  - Max. Zeilenanzahl 48
- Speichern (Phrasen/Autoformat) 77
- Spezialbänder 122
- Spiegeldruck 68
- Stempel erstellen 40
- Stempelmodus 69
- Stempelzubehör 122
- STIL ÄNDERN 81
- Stil ändern (Autoformat) 81
- Stil1 60

- Stil2 61
- STORNO-Taste 46
- Symbol einfügen 48
- Symbole verfügbare 102
- SYMBOL-Taste 48
- Systemvoraussetzungen 12

## **T**

- Tastatur 4
- Text
  - aufrufen 78
  - drucken 80
  - einfügen 46
  - Löschen 54
  - löschen 54, 79
  - speichern 77
- Textausrichtung 63
- Texteingabe 46
- Textformate 55
- Thermopapierband 122
- TZ-Anzeige 77
- TZ-Schriftbänder 119

## **U**

- Überschreiben Phrase/Vorlage 78
- Umlaufdruck 64
- Umrechnen von Währungen 52
- Umschalter 46
- Unterstreichen 62
- USB-Anschluss 2, 11

## **V**

- Verikaldruck 61
- Vollschnitt 72
- Voransicht 72
- Vorlagen 70
- Vorschau 72

## **W**

- Währungskonvertierung 52
- Waschen von Etiketten 39

## **Z**

- Zeichen mit Akzent 47
- Zeichenbreite 59
- Zeichengröße 58
- Zeichengröße, maximale 58
- Zeile einfügen 45
- Zeile löschen 54

Zeilenende 47  
Zeilenlösch-Taste 54  
Zentrieren 63  
Zubehör 119  
Zusammengesetzte Zeichen 50

# ZUBEHÖR

Verwenden Sie mit diesem Gerät bitte nur die original Brother TZ-Bänder und Verbrauchsmaterialien. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder von gleicher Qualität wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.

Verwenden Sie nur Bänder mit dem  -Zeichen.

Bezeichnung	Beschreibung
36 mm breite laminierte Bänder	
TZ-161	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-261	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-461	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-561	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-661	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-262	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-263	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-364	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-164	Goldene Schrift auf farblosem Band
TZ-365	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-165	Weißer Schrift auf farblosem Band
24 mm breite laminierte Bänder	
TZ-151	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-M51	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
TZ-251	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-451	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-551	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-651	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-751	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-C51	Schwarze Schrift auf gelbem Signalband
TZ-B51	Schwarze Schrift auf orangenem Signalband
TZ-D51	Schwarze Schrift auf grünem Signalband
TZ-152	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-252	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-153	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-253	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-354	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-155	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-355	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-455	Weißer Schrift auf rotem Band
TZ-555	Weißer Schrift auf blauem Band
TZ-655	Weißer Schrift auf orangenem Band
TZ-755	Weißer Schrift auf grünem Band

Bezeichnung	Beschreibung
18 mm breite laminierte Bänder	
TZ-141	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-242	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-243	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-344	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-145	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-345	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-441	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-541	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-741	Schwarze Schrift auf grünem Band
12 mm breite laminierte Bänder	
TZ-131	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-132	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-133	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-135	Weißer Schrift auf farblosem Band
TZ-231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-232	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-233	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-334	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-335	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-431	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-435	Weißer Schrift auf rotem Band
TZ-531	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-535	Weißer Schrift auf blauem Band
TZ-631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-635	Weißer Schrift auf orangem Band
TZ-731	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-735	Weißer Schrift auf grünem Band
TZ-B31	Schwarze Schrift auf orangem Signalband
TZ-C31	Schwarze Schrift auf gelbem Signalband
TZ-D31	Schwarze Schrift auf grünem Signalband
TZ-M31	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
9 mm breite laminierte Bänder	
TZ-121	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-122	Rote Schrift auf farblosem Band
TZ-123	Blaue Schrift auf farblosem Band
TZ-221	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-222	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-223	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-324	Goldene Schrift auf schwarzem Band
TZ-325	Weißer Schrift auf schwarzem Band

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-421	Schwarze Schrift auf rotem Band
TZ-521	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-621	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-721	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-A25	Weißer Schrift auf grauem Band
TZ-M21	Schwarze Schrift auf farblosem mattem Band
6 mm breite laminierte Bänder	
TZ-111	Schwarze Schrift auf farblosem Band
TZ-211	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-315	Weißer Schrift auf schwarzem Band
TZ-611	Schwarze Schrift auf gelbem Band
24 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N251	Schwarze Schrift auf weißem Band
18 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N241	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-N242	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-N243	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-N541	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-N641	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-N741	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-NF41	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band
12 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N231	Schwarze Schrift auf weißem Band
TZ-N232	Rote Schrift auf weißem Band
TZ-N233	Blaue Schrift auf weißem Band
TZ-N531	Schwarze Schrift auf blauem Band
TZ-N631	Schwarze Schrift auf gelbem Band
TZ-N731	Schwarze Schrift auf grünem Band
TZ-NF31	Schwarze Schrift auf purpurfarbenem Band
9 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N221	Schwarze Schrift auf weißem Band
6 mm breite nicht laminierte Bänder	
TZ-N211	Schwarze Schrift auf weißem Band

## Schriftbänder Extrastark

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-S251	24 mm breites extrastarkes Band (Schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S241	18 mm breites extrastarkes Band (Schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S231	12 mm breites extrastarkes Band (Schwarze Schrift auf weißem Band)
TZ-S221	9 mm breites extrastarkes Band (Schwarze Schrift auf weißem Band)

## Spezialbänder

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-IY41	Schwarze Aufbügelschrift auf 18 mm breitem Band
TZ-SE4	Schwarze Schrift auf 18 mm breitem weißem Sicherheitsband
TZ-FA3	Blaue Schrift auf 12 mm breitem weißem Textilband

## Stempelzubehör

Bezeichnung	Beschreibung
SK-141	Schablonenband mittel, 18 mm
SK-151	Schablonenband groß, 24 mm
SH-MB	Stempelhalter, schwarz, 9 x 55 mm für SK-141
SH-LB	Stempelhalter, schwarz, 13,5 x 65 mm für SK-151

## Sonstiges Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung
TZ-CL6	Druckkopf-Reinigungskassette
CC9000	Robuster Hartschalenkoffer für PT-3600, PT-9600
BA9000	Wiederaufladbarer Ni-MH-Akku für PT-9600



**brother®**