



Darstellung: Kabelgruppe 1

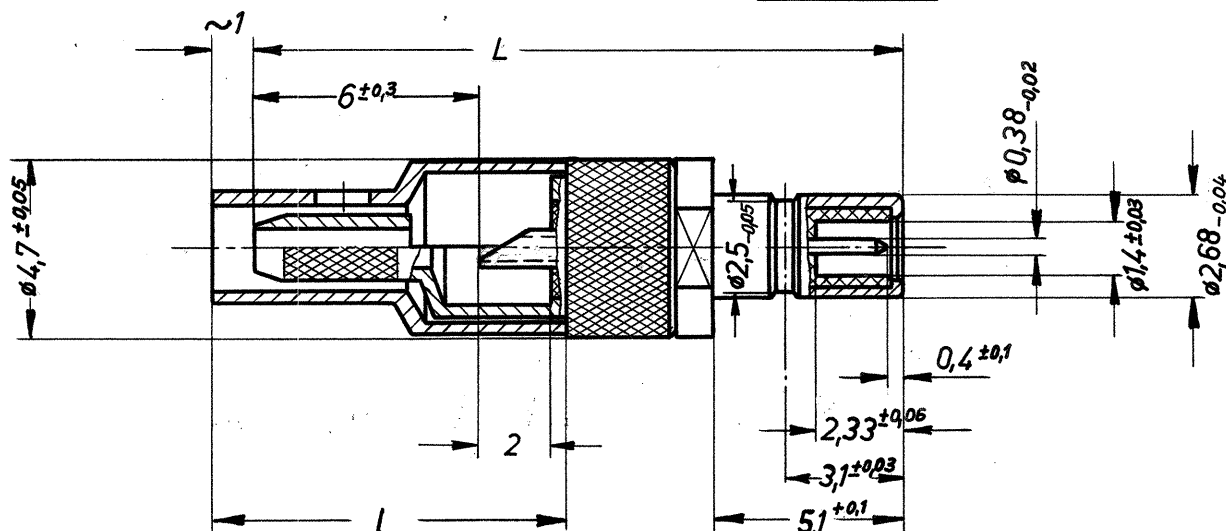

1. Steckkraft mit Buchse: 12–17 N

2. Abzugskraft mit Buchse: 12–18 N

Die Crimphülse dieses Steckers ist auch für Löt-/Lötanschluß geeignet.

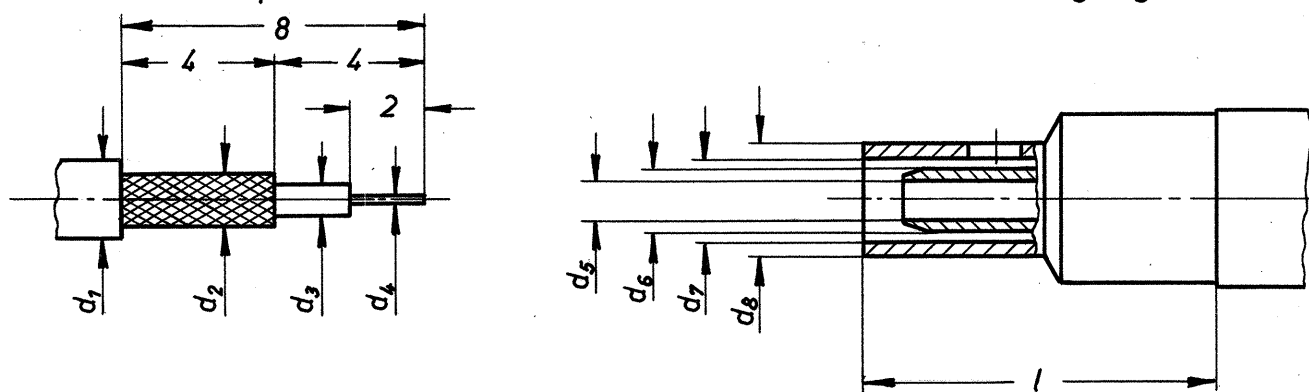

für Kabel:

Gr	Type	ϕd_1 max.	ϕd_2 max.	ϕd_3 max.	ϕd_4 max.	Anschluß				L	l
1	RG178BU;RG196AU	2,1	1,38	0,91	0,3	1,05	1,7 [Ⓢ]	2,25	3,2 [Ⓢ]	17,2	9,4
2	RG174U;RG179BU;RG187AU RG188AU;RG316U;MY15	2,8	2,24	1,67	0,51	1,7	2,6 [Ⓢ]	3,2 [Ⓢ]	3,8 [Ⓢ]	17,2	9,4

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 8-ten Zahl die Kabelgruppe „1–2“ und in der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Ind. Ausf. und „2“ gleich VG-Ausf. angegeben.

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168		Modell Nr.	Crimpsechskant: Kabelgr. 1 SW 2,67 " 2 SW 3,25 Ⓢ	
				1977	Tag	Name	Benennung: Stecker Kabelstecker	Maßstab 5:1
e	ø 3,2 war ø 3,1	22.7.86	JB	Bearb.	7. 12.	Strode		
d	Crimpbereich überarbeitet	24.10.85	E.3	Gepr.				
c	Neue Ausgabe	23.11.87		Norm.	12.12.79	Hauke		
b	Neue Ausgabe	12.1.79					Zeichnung Nr.: 31.1410.0 ''	
a	2,68 ^{+0,02} in 2,68-0,04	28.3.78						
Buch- stabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 • Hauptstraße 52 7821 Eisenbach/Hochschwarzwald			Ersatz für:	