


MANU-ROLL / MAXI-ROLL avec roue CENTAURE

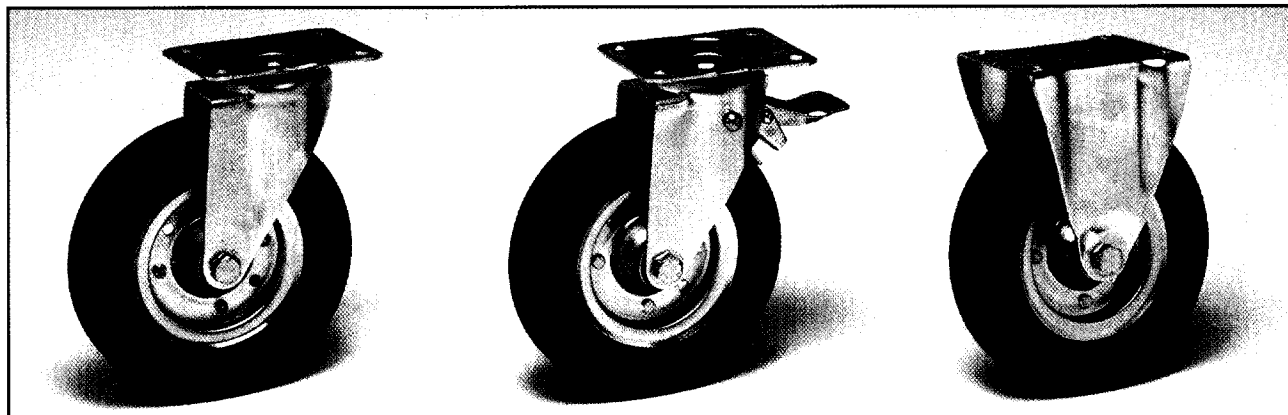

175
250
daN

MONTURE

Pivotante ou fixe. Acier embouti. Fixation à platine. Pivotement sur deux couronnes de billes. Protection zinguée brillante.



BLOCAGE


STOP-ROLL : Frein avant réglable double action : roue et pivotement. Pédale acier.

BD : Blocage directionnel à fixer sur la platine de la roulette afin de transformer momentanément une roulette pivotante en roulette fixe. Uniquement utilisable sur la roulette MAXI-ROLL.

ROUE

CENTAURE : Bandage plein en caoutchouc standard noir, corps de roue à flasques acier zingués, roulement à rouleaux. Axe boulonné.

STOP-ROLL / SR

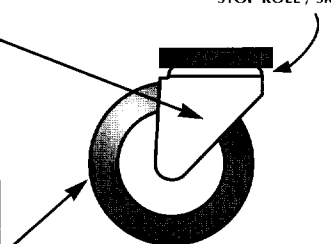

APPLICATIONS

Manutention industrielle avec risque de chocs latéraux.

En option

«Blocage directionnel» BD pour MAXI-ROLL
code 200 0000

									TYPE			RÉF.	CODE	EAN13
MANU ROLL														
160	40	204	62	45	135 x 110	105 x 80	11	175			2,125	135-180 PER	135 1870	339680 614060 4
											2,500	1 351-180 PER	1 351 1870	339680 614061 1
											1,665	518-180 PER	518 1870	339680 614062 8
200	50	244	62	50	135 x 110	105 x 80	11	200			2,825	135-281 PER	135 2890	339680 614070 3
											3,165	1 351-281 PER	1 351 2890	339680 614071 0
											2,575	518-281 PER	518 2890	339680 614072 7
MAXI-ROLL														
250	50	300	62	50	135 x 110	105 x 80	11	250			3,135	138-182 PER	138 2820	339680 621090 1
											3,500	1 381-182 PER	1 381 2820	339680 621091 8
											2,695	520-182 PER	520 2820	339680 621092 5