



# Compteurs mécaniques totalisateurs

## Modèles à commande par levier oscillant

### 1 oscillation = 1 chiffre

**H 410**  
**H 400**



H 410


- Levier de commande orientable et à rappel automatique
- Axe de commande de Ø7 mm
- **Modèle H 410**  
5 digits, affichage 99 999  
Remise à zéro rapide par manette interchangeable coté gauche ou droit
- **Modèle H 400**  
7 digits, 9 999 999  
Remise à zéro rapide par clé amovible des 2 côtés




H 400

### Dimensions

H 410

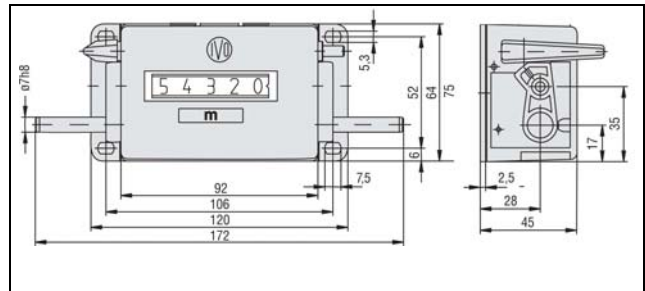


H 400

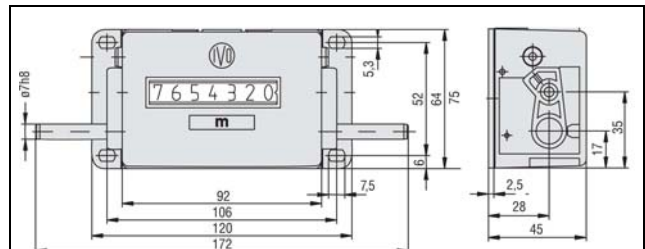

### Caractéristiques techniques

- **Affichage** 5 ou 7 digits, hauteur 4,5 mm
- **Vitesse maxi** 500 oscillations/min
- **Angle d'oscillation** mini = 38 °  
maxi = 60 °
- **Poids** 350 g
- **Température d'utilisation** 0 °C ... +60°C
- **Sens de rotation additionnant**

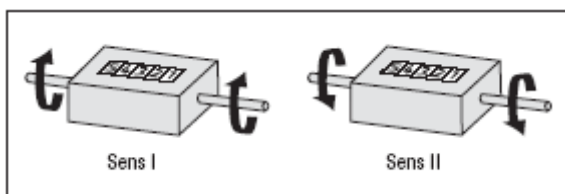

### Références de commande

- H 410.010A02A** affichage 99 999 - sens I
- H 410.010A02B** affichage 99 999 - sens II
- H 400.010A02A** affichage 9 999 999 - sens I
- H 400.010A02B** affichage 9 999 999 - sens II