

**工业以太网
IE-TO-SCD-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



导轨插座，SC-Duplex 接线盒设计，符合 IEC 61754-4

订货数据

类型	IE-TO-SCD-MM
订货号	8946970000
版本	安装导轨出线， 光纤, SC双工, 多重模式, POF, IP 20
GTIN (EAN)	4032248734979
最小包装数	10 个

工业以太网
IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重	40.2 g
----	--------

温度

工作温度	-40 °C...+70 °C	存储温度
最小安装温度	-25 °C	安装温度
最大安装温度范围	70 °C	

通用参数

光纤类型	多重模式, POF	外壳基本材料	PA UL 94 V0
安装方式	TS 35	插拔次数	1000
端口 2	SC双工	端口 1	SC双工
防护等级	IP 20	颜色	浅灰

标准

连接器标准	IEC 61754-4
-------	-------------

分类

ETIM 3.0	EC000018	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

认证

认证




ROHS	一致
------	----

工业以太网
IE-TO-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

尺寸图

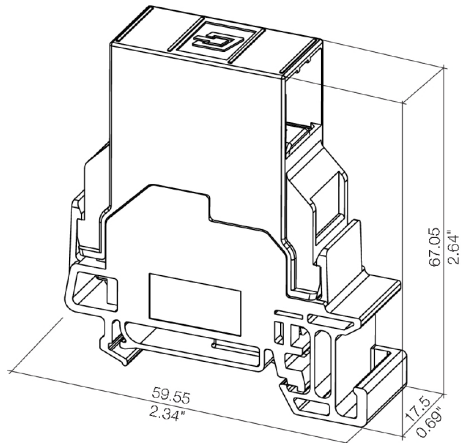

图纸

