


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

请勿对产品进行新的研发。

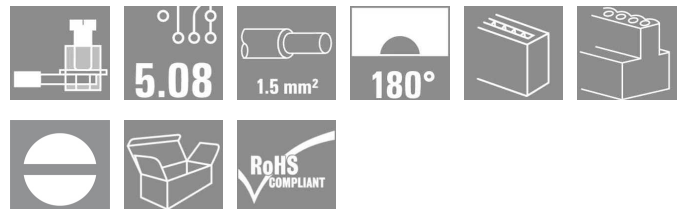

压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| | |
|------------|---|
| 类型 | BLZ 5.08/08/180 SN OR BX |
| 订货号 | 1527060000 |
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190152314 |
| 最小包装数 | 50 个 |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装 | 盒装 |
| 状态文本 | 本文件在以后将不再提供。 |
| 废止日期 | 2015-12-31 |
| 替代产品 | 1943640000 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 12.29 g

系统参数

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 | 导线连接方式 | 压线框联接 |
| 导线出线方向 | 180° | 间距 mm (P) | 5.08 mm |
| 间距 inch (P) | 0.2 inch | 回路数 | 8 |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 | 相关标准 | DIN 5264 |
| 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm | 最大拧紧力矩 | 0.5 Nm |
| 压接螺钉 | M 2.5 | 剥线长度 | 7 mm |
| L1 (mm) | 35.56 mm | L1 (inch) | 1.4 inch |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20 | 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |

可联接导线

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 最小压接面积 | 0.13 mm ² | 最大压接面积 | 3.31 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm ² | 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm ² | 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm ² |
| 最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 2.5 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm ² |
| 塞规 a x b 或 ∅ (EN 60999) | 2.8 mm x 2.0 mm; 2.4 mm | | |


材料

| | | | |
|----------|----------|--------------|--------|
| 绝缘材料 | PBT | 颜色 | 橙色 |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
| CTI | ≥ 200 | 触点材料 | Cu-Leg |
| 插针镀层 | 镀锡 | 插针材料 | Cu-Leg |
| 最低操作温度 | -50 °C | 最高操作温度 | 100 °C |
| 最小安装温度 | -25 °C | 最大安装温度范围 | 100 °C |

额定数据 (DIN IEC)

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|--------|
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C) | 19 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C) | 14.5 A |
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C) | 16 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C) | 12.5 A |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 400 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 250 V | 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 4 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
| 瞬时耐电流 | 3 x 1s, 120 A | | |

额定数据 (CSA)

| | | | |
|---------------|---|----------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | | |

编制日期 2014年5月21日 下午01时33分21秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

| | | | |
|---------------|---|---------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 15 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 12 | | |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | UNSPSC | 30-10-18-21 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | | |

说明


- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

| | |
|------|---|
| 认证 |  |
| ROHS | 一致 |

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

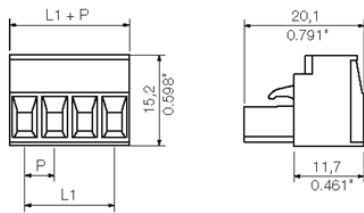

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLT 5.08/08/180B SN OR BX | 1611770000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | 4008190192655 | 50 个 | IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 | 盒装 |

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/08/180B SN OR BX | 1710270000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190319588 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/180F 3.2SN BK BX | 1820620000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248316588 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.00/08/90LF 3.2SN BK BX | 1840410000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248351251 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.00/08/90LF 1.5SN BK BX | 1797290000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248238071 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08TB RF15



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/08/180TB RF15 SN OR BX | 1846070000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362356 | 10 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/180LF 3.2SN BK BX | 1838500000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348565 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/08/180LF 1.5SN BK BX | 1776422001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248159208 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/16/180F 1.5SN BK BX | 1828950000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335640 | 20 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/16/180F 3.2SN BK BX | 1828830000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335527 | 20 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SL 5.08/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/08/90B 3.2SN OR BX | 1510960000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190167295 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/08/90B SN OR BX | 1673610000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190435325 | 50 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SLS 5.08TB KF35



压线框接线反向插头。可以卡装在导轨上。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/08/180TB KF SN OR BX | 1846150000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362431 | 10 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.00/08/90B 3.2SN OR BX | 1580920000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190072858 50 个 | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/08/135B 3.2SN OR BX | 1605590000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190027155 50 个 | | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/08/270B SN OR BX | 1706200000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 270°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248113965 | 50 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/90LF 3.2SN BK BX | 1780470000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165797 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/08/90LF 1.5SN BK BX | 1775292001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248157273 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/180B



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/08/180B 3.2SN OR BX | 1520160000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190136741 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLZF 5.08/180FI



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|--------|
| SLZF 5.08/08/180FI SN OR BX | 1846570000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362875 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180B



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/08/180B SN OR BX | 1627300000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190199814 | 50 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/16/180FLF 3.2SN BK BX | 1829070000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335763 | 20 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/16/180FLF 1.5SN BK BX | 1829190000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335886 | 20 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/90F 3.2SN BK BX | 1837690000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248347506 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据


| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/08/180F SN OR BX | 1846420000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362721 | 36 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180FI

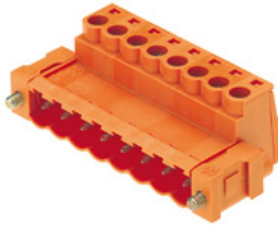

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/08/180FI SN OR BX | 1846270000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362554 | 36 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SLZF 5.08/180F



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/08/180F SN OR BX | 1847000000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248363179 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/16/180G 3.2SN OR BX | 1602450000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 400819018017120 | 20 个 | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据


| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/16/90G 3.2SN OR BX | 1601850000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 16, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 400819011202820 | 20 个 | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180

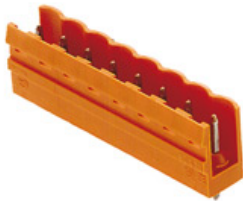

焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/08/180 3.2SN OR BX | 1517860000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190170264 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---|--------|
| SLS 5.08/08/180 SN OR BX | 1627150000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | | | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/08/180 SN BK BX | 1709660000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190318963 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| SLZF 5.08/08/180 SN OR BX | 1709430000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190395919 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

SL 5.08/90



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/08/90 3.2SN OR BX | 1508660000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190178376 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/90G 3.2SN BK BX | 1780240000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165568 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/08/90G 1.5SN BK BX | 1775062001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248156528 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/180G 3.2SN BK BX | 1838270000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348336 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/08/180G 1.5SN BK BX | 1775982001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248158973 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90 Tape




耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/90 1.5 SN BK RL | 1774824001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167715 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SLDF 5.08

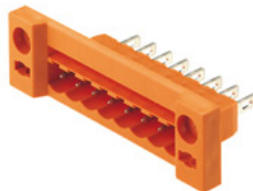

穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDF 5.08 L/F 8 SN OR BX | 1599190000 | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装 | 4008190126544 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.00/08/90 4.5SN BK BX | 1626040000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197346 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL 5.00/08/90 3.2SN OR BX | 1571190000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190016920 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/180 1.5 SN BK RL | 1775664001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248159642 250 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/135



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/08/135 3.2SN OR BX | 1603120000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190159771 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 8, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL-SMT 5.08/08/90 1.5SN BK BX | 1774822001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155866 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |
| SL-SMT 5.08/08/90 3.2SN BK BX | 1780010000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165339 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 8, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BLZ 5.08/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/08/180 3.2SN BK BX | 1838040000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 | 4032248348107 50 个 | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/08/180 1.5SN BK BX | 1775662001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 | 4032248157600 50 个 | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

