
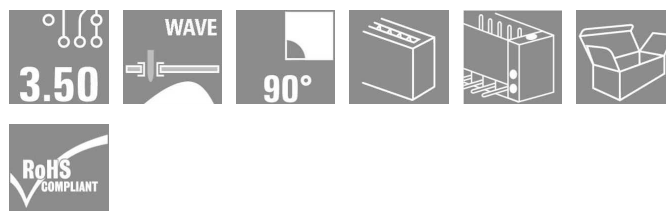


OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

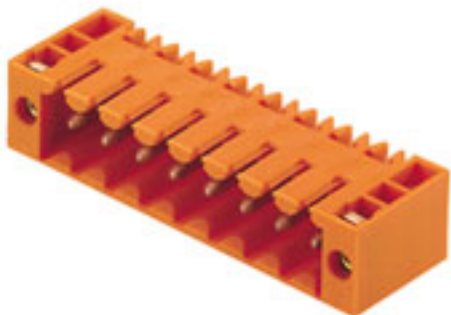

插座 间距3.50mm, 适于波峰焊

- 拔插方向与印刷电路板成角度(135°)
- 外壳样式: 螺钉法兰型(F)
- 采用纸板盒 (BX) 包装
- 可对插座进行编码

250 V (IEC) / 300 V (UL)
17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX
订货号	1607120000
版本	PCB 接插件, 插座, 法兰, 焊连接, 3.50 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190079710
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 320 V / 17 A UL: 300 V / 10 A
包装	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 3.11 g

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	17 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	12 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	14.5 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	10 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	160 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	2.5 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级II/污染等级2)	2.5 kV
瞬时耐电流	3 x 1 s, 100 A		

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	
			300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	
			300 V
额定电流 (使用组 B)	10 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列	安装在印刷线路板上	
出线方向	90°	焊连接	
间距 inch (P)	0.138 inch	间距 mm (P)	3.5 mm
焊针长度 (l)	3.2 mm	回路数	10
可编码	是	焊针尺寸	d = 1.2 mm, 八角形
焊孔直径 (D)	1.3 mm	每回路的焊脚数目	1
L1 (mm)	31.5 mm	焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
绝缘电阻	10 ³ Ω	L1 (inch)	1.24 inch
防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	手指安全保护	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 10

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
绝缘材料组	IIla	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-30 °C
最大安装温度范围	100 °C	最大储存相对湿度	80 %

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

认证



ROHS

一致


下载

CAD Library (P-CAD Format - ASCII) [SL.zip](#)CAD Library (P-CAD Format - Standard) [SL.zip](#)[3D 模型](#)

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

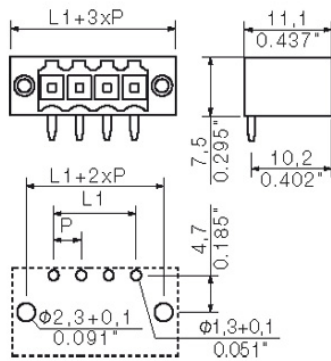

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**BL-I/O 3.5/10 F PNP LED**

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10FP PNP LED SN LTGY BX	1965960000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657728 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/10FP PNP LED SN BK BX	1789080000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208012 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

BL-I/O 3.5/30 F PNP LED

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30FP PNP LED SN BK BX	1789100000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208036 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/30FP PNP LED SN LTGY BX	1965990000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657759 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL-I/O 3.5/30



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30FP SN BK BX	1779910000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165230 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F SN BK BX	1779920000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165247 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30FP SN LTGY BX	1965930000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657599 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F M SN BK BX PRT	1792330000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248225330 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/30F SN LTGY BX	1965910000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657575 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL 3.50/180LH



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180LH SN OR BX	1687730000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190853280 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14 装	盒
BL 3.50/10/180LH SN BK BX	1687960000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190853518 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14 装	盒

BL-I/O 3.5/30 NPN LED



反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN LTGY BX	1965980000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657742 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16 装	盒
BL-I/O 3.50/30F NPN LED SN BK BX	1938020000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248610235 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16 装	盒

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL 3.50/90




压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/90 SN BK BX	1638860000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276409 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/90 SN OR BX	1638630000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276171 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL 3.50/180

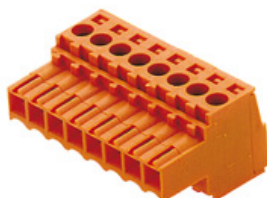

压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180 SN BK BX	1610200000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190126940 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/180 SN OR BX	1597440000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190192013 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列 SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

BL-I/O 3.5/10

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。



订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10FP SN LTGY BX	1965890000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657551 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/10FP SN BK BX	1779870000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165193 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

BL 3.50/270

压线框螺钉联接插头, 用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)



订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/270 SN OR BX	1639550000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277109 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/270 SN BK BX	1639780000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277338 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)**BLZF 3.5/180**

弹片联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 14.5 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 3.50/10/180 SN OR BX	1690270000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190328764 50 个 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLZF 3.50/10/180 SN BK BX	1690500000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190329013 50 个 回路数: 10, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒 装			IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**BL-I/O 3.5/10 F PNP LED**

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F PNP LED SN LTGY BX	1965940000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657605 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/10F PNP LED SN BK BX	1789090000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208029 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

BL-I/O 3.5/30 F PNP LED

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/30F PNP LED SN LTGY BX	1965970000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657735 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/30F PNP LED SN BK BX	1789110000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248208043 20 个 回路数: 30, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列

SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

BL 3.50/270F



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/270F SN OR BX	1640010000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277567 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/270F SN BK BX	1640240000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190277819 50 个 回路数: 10, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL 3.50/180F



压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/180F SN OR BX	1606720000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190062422 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/180F SN BK BX	1615860000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190063269 50 个 回路数: 10, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**BL 3.50/90F**

压线框螺钉联接插头，用于间距为 3.50 毫米的导线联接。
 提供标记和编码空间。

- 0.20 - 1.5 mm² (IEC) / 28 - 14 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 3.50/10/90F SN OR BX	1639090000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276638 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装
BL 3.50/10/90F SN BK BX	1639320000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4008190276867 50 个 回路数: 10, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14	盒装

BL-I/O 3.5/10

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式 I/O 电子联接;
 与 3.50 mm 间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F SN BK BX	1779880000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248165209 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装
BL-I/O 3.50/10F SN LTGY BX	1871690000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248451197 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm ² , 盒装			IEC: 200 V / 2.2 A / 0.2 - 1 mm ² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒装

OMNIMATE 信号 - BL/SL 3.50 系列
SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)**BL-I/O 3.5/10 NPN LED**

反向插座采用直插式联接 (PUSH IN) 与分布式I/O电子联接;
与3.50 mm间距焊接插座配合使用。

订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL-I/O 3.50/10F NPN LED SN LTGY BX	1965950000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248657711 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装
BL-I/O 3.50/10F NPN LED SN BK BX	1938010000	PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 4032248610228 20 个 回路数: 10, 180°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 1.5 mm², 盒装			IEC: / 2.2 A / 0.2 - 1 mm² UL: 50 V / 5 A / AWG 24 - AWG 16	盒 装