


## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

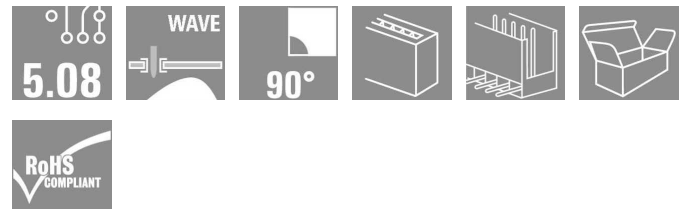

焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### 订货数据

类型	SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX
订货号	<a href="#">1509260000</a>
版本	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190158989
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
包装	盒装
状态文本	本文件在以后将不再提供。
废止日期	2017-12-31
替代产品	<a href="#">1146990000</a>

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 技术数据

#### 尺寸及重量

净重 4.43 g

#### 额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	18 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	14.5 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	15 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	12 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	4 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	4 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定冲击电压 (过压等级II/污染等级2)	4 kV
瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A		

#### 额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

#### 额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

#### 系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	安装在印刷线路板上	焊连接
出线方向	90°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	14
焊针长度 (l)	3.2 mm	焊针尺寸	d = 1.2 mm, 八角形
可编码	是	每回路的焊脚数目	1
焊孔直径 (D)	1.3 mm	焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
L1 (mm)	66.04 mm	L1 (inch)	2.6 inch
绝缘电阻	> 10 <sup>6</sup> mΩ	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入
防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	插入时的手指安全保护		

#### 材料数据

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
绝缘材料组	IIIa	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C	最大储存相对湿度	80 %

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列  
SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据**

**分类**

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

**说明**

- 提示
- Additional colours on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - P on drawing = pitch
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

**认证**



ROHS 一致

**下载**

- CAD Library (P-CAD Format - ASCII) [SL.zip](#)
- CAD Library (P-CAD Format - Standard) [SL.zip](#)
- [3D 模型](#)



## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180LH



弹片接线插头, 可节省时间, 平直进线, 带释放杆或有挂钩的释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180LH SN OR BX	<a href="#">1895840000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248510665 18 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLF 5.08/90F SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/14/90F SN BK BX	<a href="#">1000340001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690305 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒
BLF 5.08HC/14/90F SN OR BX	<a href="#">1002210000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694365 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.00/90LR SN



久经考验, 细节创新:

BLF 5.00 -, BLZ 5.00 的直插式接线版本插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF 5.00 功能多样, 超越旧版:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁机构。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.00HC/14/90LR SN BK BX	<a href="#">1979910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248674978 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒
BLF 5.00HC/14/90LR SN OR BX	<a href="#">1980990000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248676101 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒

#### BLZP 5.00/270LH SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/270LH SN OR BX	<a href="#">1961320000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640584 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/270LH SN BK BX	<a href="#">1961550000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640829 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/180LR SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/180LR SN BK BX	<a href="#">1956480000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248635252 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.00/14/180LR SN OR BX	<a href="#">1956250000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634941 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

#### BLL 5.08/180B



用于安装在印刷线路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/14/180B 3.2SN OR BX	<a href="#">1682850000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 14, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190474614	24 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/270F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/270F SN OR BX	<a href="#">1959410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638321 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/270F SN BK BX	<a href="#">1960600000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639564 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/180F



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/180F SN BK BX	<a href="#">1843640000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355365 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/14/180F SN OR BX	<a href="#">1843410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248355136 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/270LR SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/270LR SN BK BX	<a href="#">1961070000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248640126 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/270LR SN OR BX	<a href="#">1960840000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248639854 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180LR



压线框接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180LR SN OR BX	<a href="#">1851320000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382699 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/180LR SN BK BX	<a href="#">1893070000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507214 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.08/180F



螺钉顶部接线插头，平直进线，带螺钉法兰。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180F SN OR BX	<a href="#">1802950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258048 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZ 5.08/14/180F SN BK BX	<a href="#">1803160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258260 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLZP 5.08/270LH SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插锁，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/270LH SN OR BX	<a href="#">1947130000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622993 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.08HC/14/270LH SN BK BX	<a href="#">1947360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623341 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.00/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/180F SN BK BX	<a href="#">1955910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634477 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/180F SN OR BX	<a href="#">1955680000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248634217 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/180LR SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/14/180LR SN BK BX	<a href="#">1945180000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620326 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/14/180LR SN OR BX	<a href="#">1944950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620036 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.08/180LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180LH SN BK BX	<a href="#">1893720000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507900 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZ 5.08/14/180LH SN OR BX	<a href="#">1892310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248505715 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLF 5.08/90LH SN



久经考验，细节创新：

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样，与旧版相当：

- 提供 3 种进线方向，设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/14/90LH SN OR BX	<a href="#">1002600000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694976 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLF 5.08HC/14/90LH SN BK BX	<a href="#">1000760001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690954 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.08/90LR SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/14/90LR SN BK BX	<a href="#">1000530001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690497 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLF 5.08HC/14/90LR SN OR BX	<a href="#">1002400000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694563 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

#### BLT 5.08LR



螺钉顶部接线插头, 平直进线, 带释放杆。插头标记, 可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/14/180LR SN BK BX	<a href="#">1894250000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508594 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	盒装
BLT 5.08HC/14/180LR SN OR BX	<a href="#">1890340000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498826 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.00/90F SN



久经考验，细节创新：

BLF 5.00 -、BLZ 5.00 的直插式接线版本插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

BLF 5.00 功能多样，超越旧版：

- 提供 3 种进线方向，设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，可以根据用户要求设计联锁机构。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.00HC/14/90F SN OR BX	<a href="#">1980760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248675913 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒
BLF 5.00HC/14/90F SN BK BX	<a href="#">1979580000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248674787 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒

#### BLZF 5.08/180F



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180F SN OR BX	<a href="#">1803450000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258857 18 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/14/180F SN BK BX	<a href="#">1803680000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248259083 18 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLL 5.08/90FI



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/14/90FI 3.2SN OR BX	<a href="#">1843870000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 反向 法兰, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248355624	18 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLZF 5.08/180LR



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180LR SN OR BX	<a href="#">1851550000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装	4032248383009	18 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/270F SN




压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/270F SN OR BX	<a href="#">1950430000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628551 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.08HC/14/270F SN BK BX	<a href="#">1950710000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248629114 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

#### BLT 5.08F

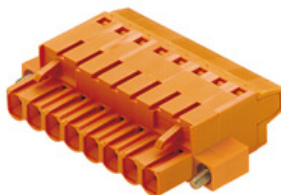

螺钉顶部接线插头，平直进线，带螺钉法兰。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/14/180F SN OR BX	<a href="#">1844110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356034 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BLT 5.08HC/14/180F SN BK BX	<a href="#">1844340000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356270 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/14/180F SN BK BX	<a href="#">1944450000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248619023 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/14/180F SN OR BX	<a href="#">1944210000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618798 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/270LR SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/270LR SN OR BX	<a href="#">1947650000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624041 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/14/270LR SN BK BX	<a href="#">1947880000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624379 18 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180LH SN




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/14/180LH SN BK BX	<a href="#">1945640000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620913		18 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.08/14/180LH SN OR BX	<a href="#">1945410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620586		18 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

#### BLC 5.08BR

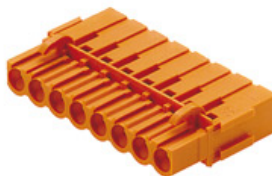

冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/14/180BR OR BX	<a href="#">1649490000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190294601		50 个	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BLC 5.08/14/180BR BK BX	<a href="#">1712230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935245		50 个	IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/90F SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/90F SN BK BX	<a href="#">1950160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628094 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/14/90F SN OR BX	<a href="#">1949920000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248627851 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.00/180LH SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/180LH SN OR BX	<a href="#">1956850000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248635757 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/180LH SN BK BX	<a href="#">1957100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248635986 18 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.00/90LH SN



久经考验, 细节创新:

BLF 5.00 -, BLZ 5.00 的直插式接线版本插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF 5.00 功能多样, 超越旧版:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁机构。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.00HC/14/90LH SN BK BX	<a href="#">1980100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248675166 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒
BLF 5.00HC/14/90LH SN OR BX	<a href="#">1981490000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248676798 18 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26 装	盒

#### BLZP 5.00/90F SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置 +/- 螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/90F SN BK BX	<a href="#">1959630000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638567 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/90F SN OR BX	<a href="#">1959350000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248638239 18 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLT 5.08LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/14/180LH SN OR BX	<a href="#">1890110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498529 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/14/180LH SN BK BX	<a href="#">1892610000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506651 18 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.08/180 SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/14/180 SN BK BX	<a href="#">1943930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618071 27 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/14/180 SN OR BX	<a href="#">1943700000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617715 27 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZF 5.08/180LH



弹片接线插头，可节省时间，平直进线，带释放杆或有挂钩的释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180LH SN BK BX	<a href="#">1893280000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507429 18 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/270



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/270 SN OR BX	<a href="#">1672060000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433772 24 个 回路数: 14, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/14/270 SN BK BX	<a href="#">1672290000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434007 24 个 回路数: 14, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.00/270 SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/270 SN BK BX	<a href="#">1958980000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637911 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/270 SN OR BX	<a href="#">1958760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637591 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/270B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/270B SN BK BX	<a href="#">1672750000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434465 24 个 回路数: 14, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/14/270B SN OR BX	<a href="#">1672520000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434236 24 个 回路数: 14, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLL 5.08/180



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/14/180 3.2 SN OR BX	<a href="#">1648910000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 14, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190293390	24 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.08/270 SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/270 SN BK BX	<a href="#">1949140000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626595 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装		24	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.08HC/14/270 SN OR BX	<a href="#">1948910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626366 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装		24	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

#### BL 5.08



螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 5.08/14/180 SN BK BX	<a href="#">1716590000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376666 50 个 回路数: 14, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装		50	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/14/180 SN DKGN BX	<a href="#">1723950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376314 50 个 回路数: 14, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装		50	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/14/180 SN OR BX	<a href="#">1716440000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376482 50 个 回路数: 14, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装		50	IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/90B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/90B SN OR BX	<a href="#">1671370000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433079 24 个 回路数: 14, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/14/90B SN BK BX	<a href="#">1671600000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433307 24 个 回路数: 14, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/270



压线框接线插头, 进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/270 SN BK BX	<a href="#">1637930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275198 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/14/270 SN OR BX	<a href="#">1637700000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274948 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLL 5.08/90



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/14/90 3.2 SN OR BX	<a href="#">1648430000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 14, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190292904	24 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLF 5.00/90 SN



久经考验, 细节创新:

BLF 5.00 -, BLZ 5.00 的直插式接线版本插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF 5.00 功能多样, 超越旧版:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁机构。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.00HC/14/90 SN OR BX	<a href="#">1980290000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装	4032248675371	24 个	IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26	盒 装
BLF 5.00HC/14/90 SN BK BX	<a href="#">1979390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装	4032248674596	24 个	IEC: 400 V / 20 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 12 - AWG 26	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/225B



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/225B SN OR BX	<a href="#">1742220000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190186616 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/225B SN BK BX	<a href="#">1742450000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190262884 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/270B



压线框接线插头，进线方向为 270°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/270B SN OR BX	<a href="#">1638160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190275426 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/90



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/90 SN BK BX	<a href="#">1553910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190267834 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/90 SN OR BX	<a href="#">1553960000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190161286 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZF 5.08/180



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180 SN OR BX	<a href="#">1707580000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190950248 24 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/14/180 SN BK BX	<a href="#">1707810000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190316815 24 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.00/90 SN



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/90 SN OR BX	<a href="#">1958060000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637041 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/90 SN BK BX	<a href="#">1958530000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248637270 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### ZZ\_Varianten



压线框接线插头，平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180B SN DKGN BX	<a href="#">1529950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190290412 50 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/270B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/270B SN OR BX	<a href="#">1560860000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190067014 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLZF 5.08/90



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/90 SN BK BX	<a href="#">1671140000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432836 24 个 回路数: 14, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZF 5.08/14/90 SN OR BX	<a href="#">1670910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432515 24 个 回路数: 14, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/270



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/270 SN BK BX	<a href="#">1558510000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269548 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/270 SN OR BX	<a href="#">1558560000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190060602 24 个 回路数: 14, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/90



压线框接线插头, 进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/90 SN BK BX	<a href="#">1637010000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274252 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/14/90 SN OR BX	<a href="#">1636060000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190265748 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.00/180




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/180 SN OR BX	<a href="#">1571460000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190088224 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.00/14/180 SN BK BX	<a href="#">1625670000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190196974 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLT 5.08

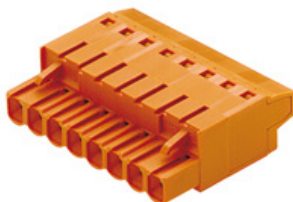

螺钉顶部接线插头，进线方向为 180°。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/14/180 SN OR BX	<a href="#">1500760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190035099 24 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/14/180 SN BK BX	<a href="#">1500710000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190861803 24 个 回路数: 14, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/180



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180 SN OR BX	<a href="#">1527660000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190180294 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/180 SN BK BX	<a href="#">1527610000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190287764 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.00/90B



压线框接线插头，进线方向为 90°。提供标记和编码空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.00/14/90B SN OR BX	<a href="#">1637240000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190274481 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/180B



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180B SN OR BX	<a href="#">1708420000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190317867 24 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/225B SN



压线框接线插头, 进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/225B SN OR BX	<a href="#">1945870000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621392 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/14/225B SN BK BX	<a href="#">1946100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621651 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.08/225 SN



压线框接线插头，进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX	<a href="#">1946370000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622146 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/14/225 SN BK BX	<a href="#">1946680000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622450 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180B



压线框接线插头，平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/180B SN OR BX	<a href="#">1529960000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190166045 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/180B SN BK BX	<a href="#">1529910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190186227 30 个 回路数: 14, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (完全可插拔)**

**BLZF 5.08/180LR**



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/14/180LR SN BK BX	<a href="#">1892840000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506989 18 个 回路数: 14, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**BLF 5.08/90 SN**



久经考验，细节创新：

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样，与旧版相当：

- 提供 3 种进线方向，设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

**订货数据**


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/14/90 SN BK BX	<a href="#">1000150001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690107 24 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLF 5.08HC/14/90 SN OR BX	<a href="#">1001650000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248693450 24 个 回路数: 14, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/90B

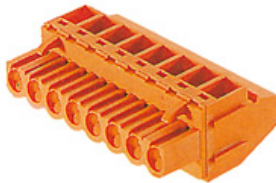

压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/90B SN OR BX	<a href="#">1556260000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190033378 24 个 回路数: 14, 90°, 压线框联接。 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BL 5.00



螺钉垫片接线插头。插头提供标记空间。

- 0.20 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 5.00/14/180 SN BK BX	<a href="#">1730820000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4008190387211 50 个 回路数: 14, 180°, 压钳式 连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.00/14/180 SN OR BX	<a href="#">1723230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248002641 50 个 回路数: 14, 180°, 压钳式 连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

**配套的接插件 (完全可插拔)**

**BLZP 5.00/180 SN**




压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.00/14/180 SN OR BX	<a href="#">1954370000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248633081 27 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.00/14/180 SN BK BX	<a href="#">1955450000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 4032248633944 27 个 回路数: 14, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLC 5.08R**

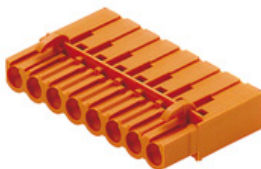

冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/14/180R BK BX	<a href="#">1712080000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935092 50 个 回路数: 14, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLC 5.08/14/180R OR BX	<a href="#">1610610000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190073251 50 个 回路数: 14, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/14/90 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/225



压线框接线插头，进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/14/225 SN BK BX	<a href="#">1741990000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190129705 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/14/225 SN OR BX	<a href="#">1741760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190078966 24 个 回路数: 14, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

