


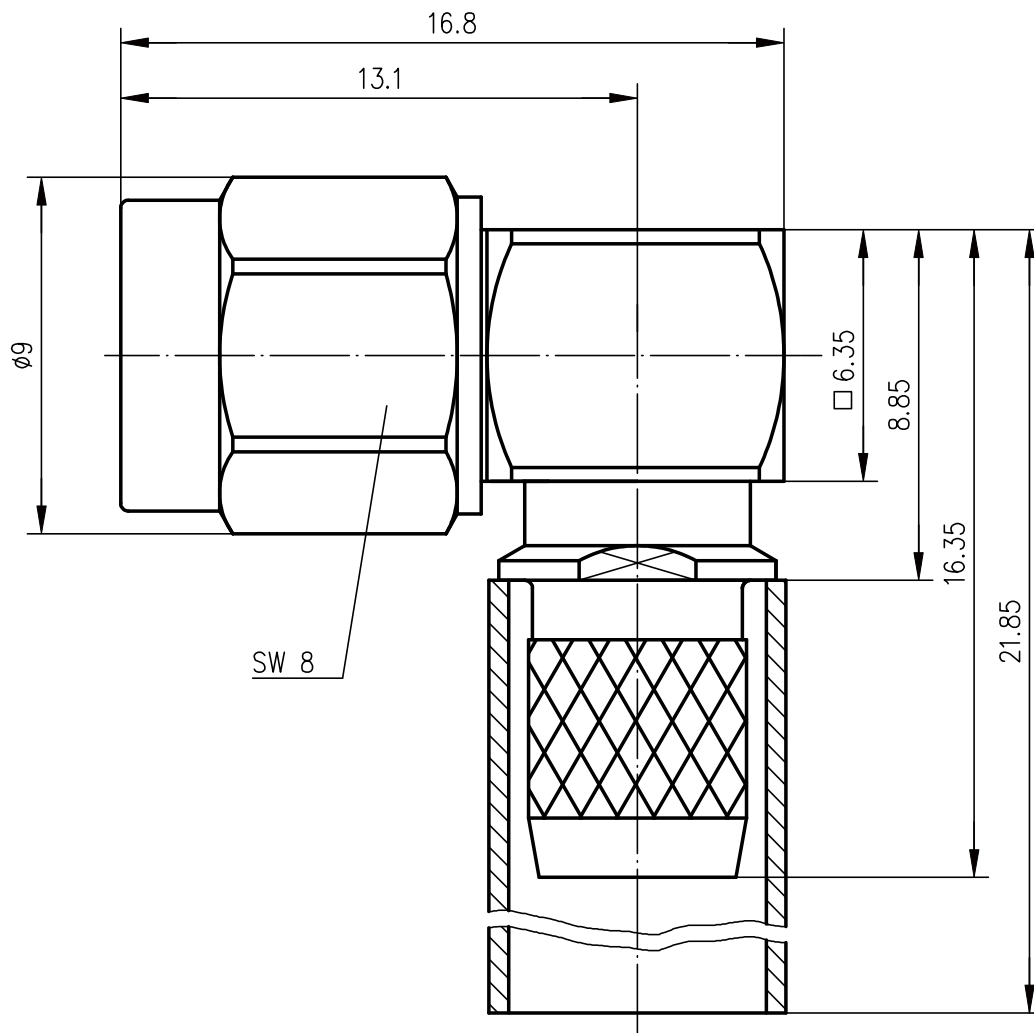

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform

(a) G30:
(c) (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

(a) IEC 60169-15
C0431
solder / Löt
Crimp
≥ 500
79 - 113 Ncm (a)

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche


(b) Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Cu2Ni5Au0.2
Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

				1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	14.09.	GJ		
				gepr./appr.	16.09.99	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
c b a	21948 19564 17233	18.06.10 22.01.08 28.11.05	GB MA MA	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner	
				5:1	SMA Angle-Plug SMA-Kabelwinkelstecker			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm
					K	J01150A0521		
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	



 Telegärtner



Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4