


RSMV

 
Stecker M8 mit angespritztem
Kabel

Male connector M8 with
moulded cable

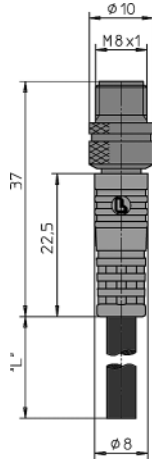


Pinbelegung Pin assignment

3 polig / poles



1 = braun brown
3 = blau blue
4 = schwarz black

 4 polig / poles







1 = braun brown
2 = weiß white
3 = blau blue
4 = schwarz black

Temperaturbereich	- 25°C / + 80°C
Werkstoffe	
Kontaktträger	TPU, GF, selbstverlöschend
Kontakt	CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Hülse	CuZn, vernickelt
Mechanische Daten	
Schutzart	IP 67 Nur im gesteckten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.
Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	4 A
Betriebsspannung	60 V AC / 75 V DC
Isolationsgruppe	C nach VDE 0110
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s.
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω

Temperature range	- 25°C / + 80°C
Materials	
Moulded body	TPU, GF, self-extinguishing
Contact	CuZn, pre-nickel and 0.8 microns gold-plated
Body	TPU, self-extinguishing
Cylinder	CuZn, brass, nickeled
Mechanical data	
Protection	IP 67 Only in fully locked position with its plugs.
Electrical data	
Nominal power	4 A
Nominal voltage	60 V AC / 75 V DC
Insulation group	C acc. to VDE 0110
Test voltage	1.5 kV eff./60 s.
Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω

 in Vorbereitung under preparation

Bestellbezeichnung Part no..	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket
RSMV 3-06/... M	3	PVC
RSMV 3-224/... M		PUR halogenfrei / halogen free  
RSMV 4-07/... M	4	PVC
RSMV 4-225/... M		PUR halogenfrei / halogen free  
Standardlängen: 2,0 m / 5,0 m / 10,0 m Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.	Standard length: 2.0 m / 5.0 m / 10.0 m Other cable lengths or cable specifications on request.	