


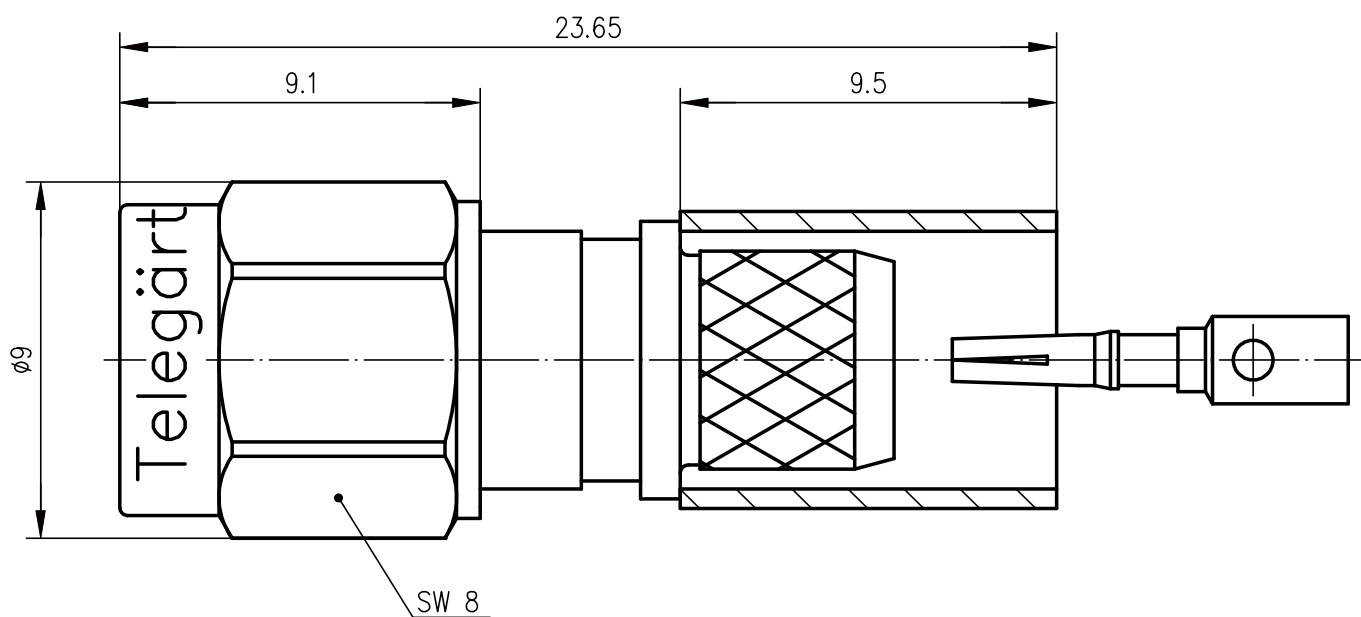

Mechanical characteristics

cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Umgebung

RoHS konform

- (a) G30:
- (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
- (c) LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) C2731
solder / Löt
Crimp

 
Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone/ Silikon

Finish / Oberfläche

- (b) Cu1Ni2Au1.27
NiP-Au
Cu2Ni5Au0.2
Ni5Au0.2

2002/95/EC (b)

				2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	29.11.	BJ	
				gepr./appr.	29.11.04	MA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	R-SMA Straight Plug R-SMA-Kabelstecker		
c	21948	18.06.10	GB	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
b	19564	16.01.08	MA		K	J01150R0051	
a	17233	24.11.05	MA				
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4