

1. Sechskantmutter zur Verwendung eines Schraubenschlüssels, wenn ein höheres Drehmoment erforderlich ist.

2. Leichte Wahl der richtigen Spitze durch Farbkennzeichnung an beiden Enden des Griffes. Farbe mit Symbol dauerhaft.

3. Zylindrische Schnelldrehzone mit kleinem Durchmesser zum schnellen und leichten Anziehen und Lösen von Schrauben.

4. Optimale Länge der Schnelldrehzone. Die Finger sind stets korrekt positioniert, um ein schnelles Drehen und eine genaue Führung zu ermöglichen.

5. Dreikomponenten-Griff, Kombination aus stabilem Kern und gutem Kraftschluß.

6. Nur abgerundete Formen. Es entstehen keine Druckstellen, ganz gleich, wie der Schraubendreher gehalten oder verwendet wird.

7. Weiches, griffiges Material mit strukturierter Oberfläche ermöglicht bequemes Greifen und maximalen Kraftschluß auch bei ölverschmierter Hand.

8. Abflachungen am Griff verhindern ein Wegrollen.

9. Aufhängbar.

10. Großes, abgerundetes Griffende ermöglicht hohe Drehmomente ohne Schmerzbildung im Handteller.


Alles in allem ein durchdachter und gelungener Schraubendreher. Leichter zu handhaben, bequemer zu halten und wesentlich funktioneller als herkömmliche Modelle.

Er mindert den Kraftaufwand und die Gefahr von Unfällen und Verletzungen. Und er steigert die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Produktivität und die Effizienz.

Dieser Schraubendreher ändert Ihre Arbeitsweise nur unbedeutend. Aber er kann dazu beitragen, daß Ihr wertvollstes Werkzeug – Ihre Hand – ein Leben lang gesund bleibt.

Zeit sparend und praktisch

Für jedes Profil und jede Schraubenart die individuelle Farbkennzeichnung als schnelle Erkennungshilfe. Farben und Symbole sind dauerhaft.

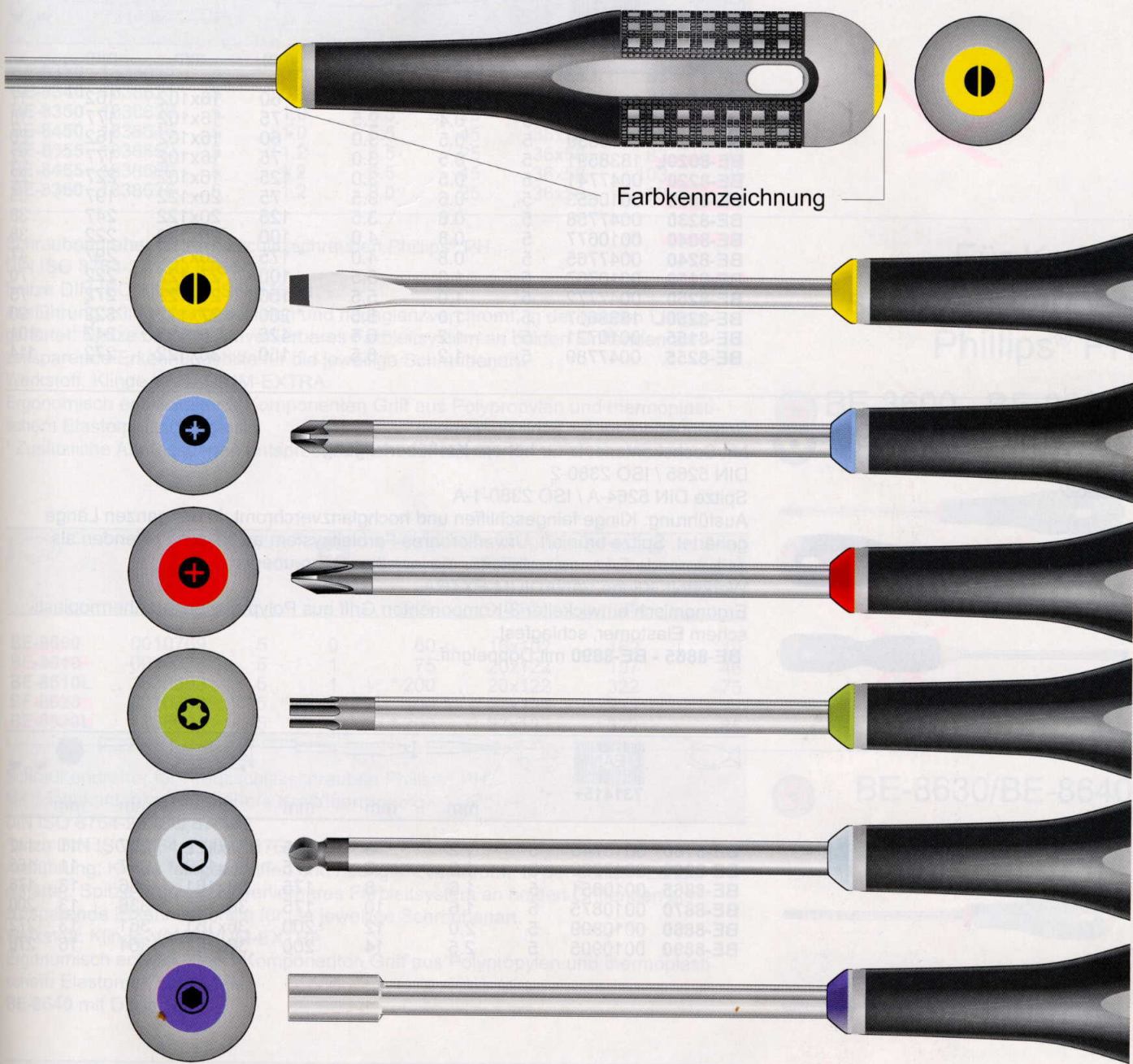



Für TORX®-Schrauben, BE-8904 - BE-8945 ergo®

Schraubendreher für TORX®-Schrauben.

Ausführung: Klinge mattverchromt, in der ganzen Länge gehärtet. Spitze brüniert. Unverlierbares Farbleitsystem an beiden Griffenden als zeitsparende Erkennungshilfe der Anwendung.

Werkstoff: Klinge VANADIUM-EXTRA.

Ergonomisch entwickelter 3-Komponenten Griff aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, schlagfest.

BE-8940 und **BE-8945** mit Doppelgriff.



BE-8904	3010957	5	4	1,3	75	20x122	197
BE-8905	3010049	5	T5	1,42	75	20x122	197 15
BE-8906	0027729	5	T6	1.70	75	20x122	197 15
BE-8907	0027736	5	T7	1.99	75	20x122	197 22
BE-8908	0027743	5	T8	2.31	75	20x122	197 23
BE-8909	0027750	5	T9	2.50	75	20x122	197 41
BE-8910	0027767	5	T10	2.74	75	20x122	197 34
BE-8915	0027774	5	T15	3.27	100	27x122	222 35
BE-8920	0027781	5	T20	3.86	100	27x122	222 54
BE-8925	0027798	5	T25	4.43	125	27x122	247 58
BE-8927	0027804	5	T27	4.99	125	27x122	247 96
BE-8930	0027811	5	T30	5.52	150	36x122	272 96
BE-8940	0027828	5	T40	6.65	150	36x161	311 163
BE-8945	1838782	5	T45	7.82	150	36x161	311 163