

D


C

B


A

4


4

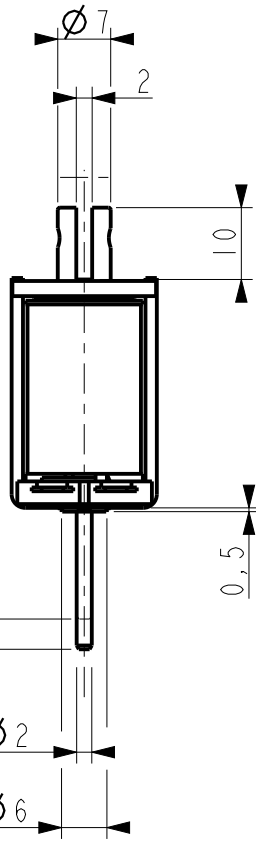

Course nominale

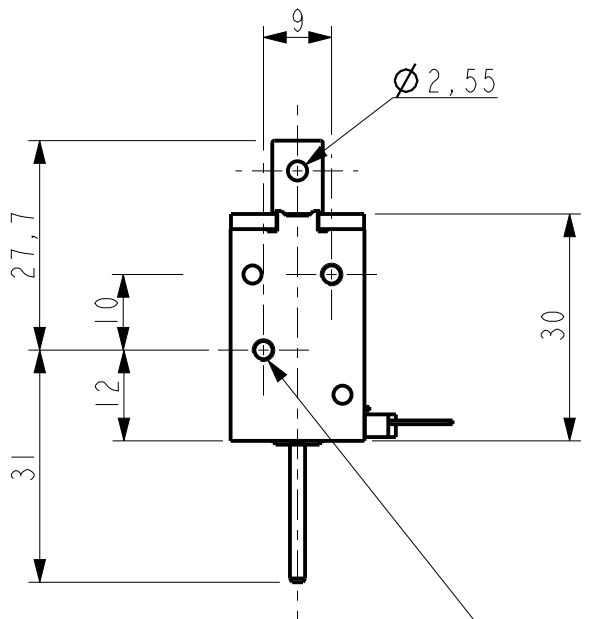

2 Trous M3 Implantation 2 maxi

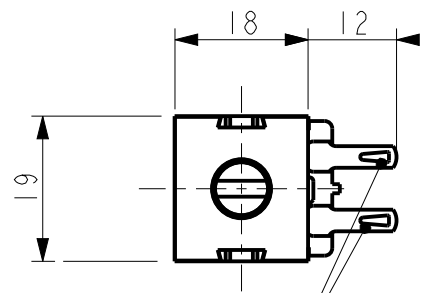

2 languettes de 2,8

3

2

CARACTERISTIQUES:


Masse totale: 0,045kg
 Indice de protection: IP 00
 Classe thermique: B(130°C)
 Norme de construction: NFC 79300

Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR	Ind	DATES	MODIFICATIONS	PAR
A	29.08.11	Mise à jour orientation bobine	PB				



8 RUE GALVANI-BP 35-91301 MASSY Cedex.TEL 01.69.32.74.00

 Désignation:
ELECTRO-AIMANT



DESSINE PAR: JOPHE Le: 22.04.11
 VERIFIE PAR: Le:
 FEUILLE N° 1/1

N° PROTO
 FORMAT A4 PC

8.54.AA.62

D

C

B

A

A