


**Ø 4 mm-Abgreifer  
Prüfpinzetten**


**XPZ-4AZW XPZ-4WZW**

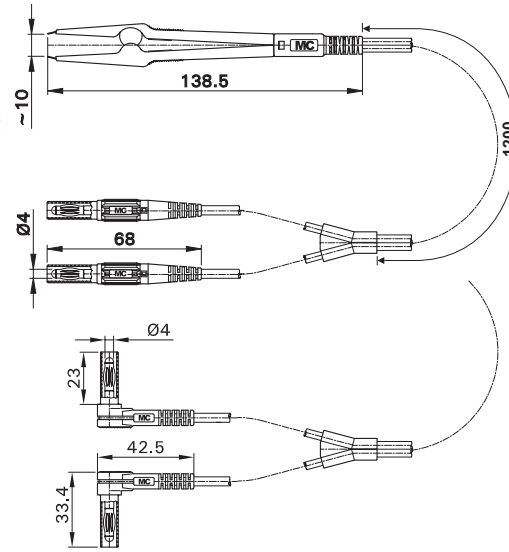

**Ø 4 mm Test Clips  
Test tweezers**



**Pinces Ø 4 mm  
Pincettes de test**

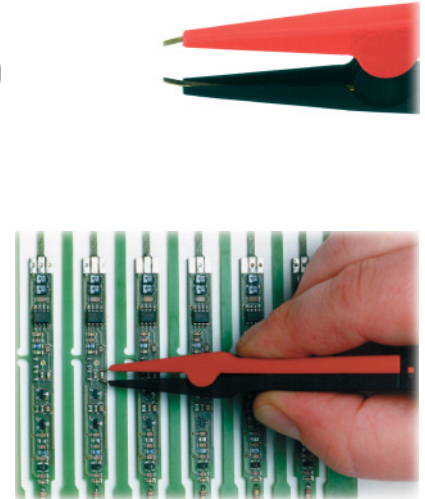

Prüfpinzette für feinste Mess- und Prüfarbeiten. Kontakte aus vergoldetem Hartkupfer. Für den Anschluss konfektioniert mit hoch flexiblen, Silicon-isoliertem Zwillingskabel mit Ø 4 mm-Lamellensteckern mit starrer Isolierhülle (Stecker axial oder 90° abgewinkelt). Die gegeneinander isolierten Kontakte der Prüfpinzette ermöglichen den Abgriff an zwei Messpunkten unterschiedlichen Potentials. Pinzette mit Griffbereichsmarkierung für abrutschsichere Handhabung. Exakte Kontaktschenkelführung.

Test tweezers for extremely fine test and measuring operations. Contacts made of hard copper, gold-plated. Assembled ready for connection with highly flexible silicone-insulated twin cable with Ø 4 mm Multilam plugs with rigid insulating sleeve (plugs in-line or right angled). The contacts allow simultaneous measurements to be taken from two points of unequal potential. Tweezers with ribbed outer profile to provide a non-slip grip in the defined handling area. Precise guidance of contact arms.

Pincette de test pour des mesures fines et précises. Contacts en cuivre dur doré. Montée sur un câble jumelé extra-souple, à isolation silicone, équipé des fiches à lamelles Ø 4 mm protégées par un fourreau isolant rigide (fiches droites ou coudée à 90°). Les deux branches de la pince, isolée l'une de l'autre, permettent de réaliser des mesures en deux points à des potentiels différents. Marquage tactile de la zone de préhension de la pince pour des manipulations sûres. Guidage très précis des deux branches de la pince.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	---

<b>XPZ-4AZW</b>	<b>66.9103-120</b>	300 V, CAT II / 3 A	2x 0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Ni</b> <b>SIL</b> <b>CE</b> <b>UL</b>	<b>120</b>
<b>XPZ-4WZW</b>	<b>66.9104-120</b>	300 V, CAT II / 3 A	2x 0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Ni</b> <b>SIL</b> <b>CE</b> <b>UL</b>	<b>120</b>