

ASB 2 - VAD 1A-1-3

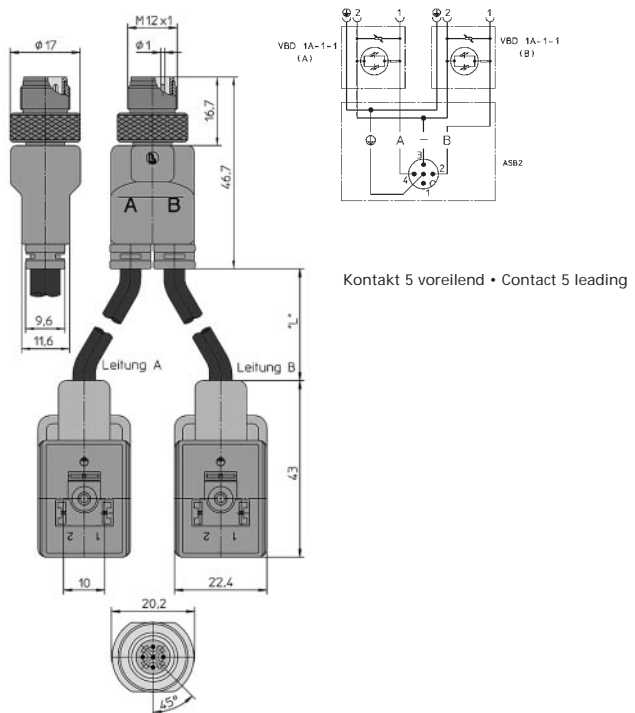
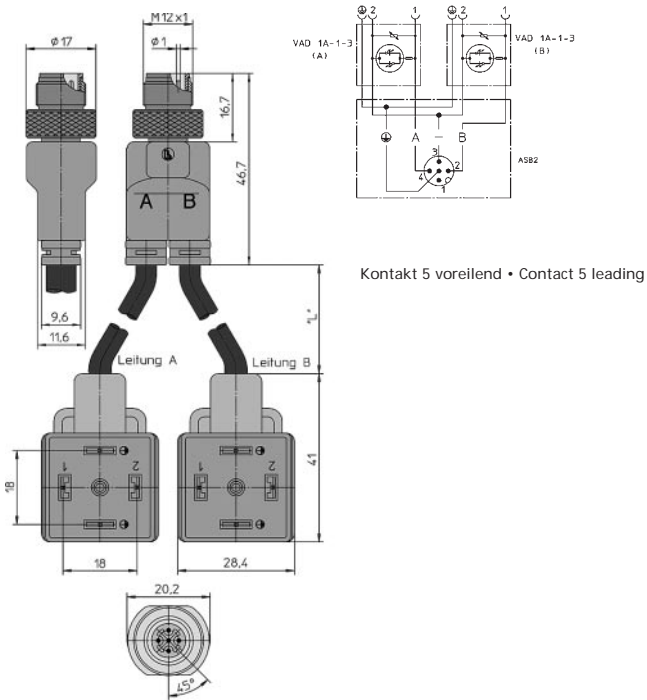
Verbindungsleitung,
Duo-Stecker M12 mit selbstsicherndem Schraubverschluss /
zwei Ventilstecker nach
DIN 43650, Bauform A /
ISO 4400, mit LED und Varistor
als Schutz gegen Überspannungen,
PE gebrückt

Connecting cable,
Duo male connector M12, with
self-locking threaded joint /
two valve connectors accorded
to DIN 43650, construction
type A / ISO 4400, with built-in
LED and varistor for voltage
protection, connected
protective earth


ASB 2 - VBD 1A-1-1



Verbindungsleitung,
Duo-Stecker M12 mit selbstsicherndem Schraubverschluss /
zwei Ventilstecker nach
DIN 43650, Bauform B, mit LED
und Varistor als Schutz gegen
Überspannungen

Connecting cable,
Duo male connector M12, with
self-locking threaded joint /
two valve connectors accorded
to DIN 43650, construction
type B, with built-in LED and
varistor for voltage protection



Temperaturbereich	- 25°C / + 80°C
Werkstoffe	
Kontaktträger	TPU, selbstverlöschend
Kontakt	CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Rändelschraube	CuZn, vernickelt
Mechanische Daten	
Schutzart	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 m Ω
Strombelastbarkeit	4 A
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Verschmutzungsgrad	2 nach VDE 0110

Temperature range	- 25°C / + 80°C
Materials	
Moulded body	TPU, self-extinguishing
Contact	CuZn, pre-nickel and 0.8 microns gold-plated
Body	TPU, self-extinguishing
Locking nut	CuZn, brass, nicked
Mechanical data	
Protection	IP 67 Only in fully locked position with its plugs.
Electrical data	
Contact resistance	≤ 5 m Ω
Nominal power	4 A
Nominal voltage	24 V AC/DC
Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω
Pollution grade	2 acc. to VDE 0110

Bestellbezeichnung Part no.	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket	
ASB 2-VAD 1A-1-3-226/... M	5	PUR halogenfrei / halogen free	
ASB 2-VBD 1A-1-1-226/... M	5	PUR halogenfrei / halogen free	
Standardlängen: 1 M / 1,5 M / 2 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.		Standard length: 1 M / 1.5 M / 2 M Other cable lengths or cable specifications on request.	