


U.I. Lapp GmbH	PRODUCT INFORMATION	
	FLEXIMARK® 不锈钢字符套装	2013/12/02

对于组件，将字符条推入 NM 不锈钢字符夹



优异的耐化学性能




耐酸



耐高温



耐UV

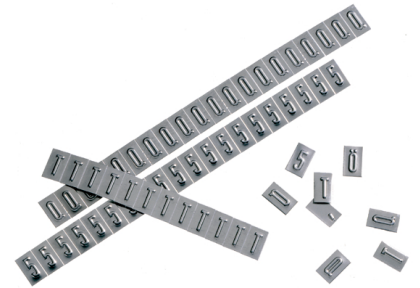

Info

包括在 FLEXIMARK® 样本袋中 (货号: M3251010)

注意

如客户需要，也可提供刻有 Cyrillic 字母的 MR 不锈钢字符条

产品包括

设备每个字符包含 200 个标识

Remark

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

容量：卷、米、包装单位、标识、标签

Technical Data

尺寸:

高度 × 宽度：约 9.5 × 6 mm

字符高度：约 6.8 mm

材料:

防酸不锈钢 SS 2348 (AISI-316)

温度范围:

-80°C 至 +500°C

Product Management	Document: LAPP_PRO1445CN.pdf	1 / 2
--------------------	------------------------------	-------



FLEXIMARK® 不锈钢字符套装

2013/12/02

Part number	物料描述	每个 PU 的标记数	容量 (单个物料)	包装单位
套装				
83254122	FLEXIMARK® 字符条 MR SET 0-9	20	100	1
83254120	FLEXIMARK® 字符条 MR SET A-Z	20	260	1