

Universal 12-fach


Artikel-Nr.: 0200x00122301

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ F (Schutzkontakt)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Zuleitung:	1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Stecker:	CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Schutzkontakt Typ F
Abmessung:	846 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	838 mm

EAN:	401209602402 6
VPE:	10 St.

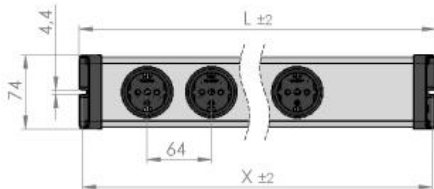

VARIO[®]
LINEA