

HALOSTAR 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	20.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	20.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	22 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	300 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

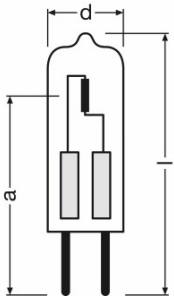

Produktgrafik

Durchmesser	10.0 mm
Gesamtlänge	33.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22.0 mm
Länge	33.0 mm

Produktdatenblatt

Außenkolben	T10
-------------	-----

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

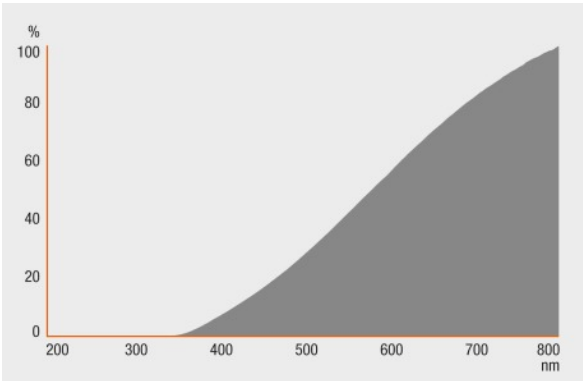

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	G4
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Produktdatenblatt

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Bestellnummer	64425 S 20W 12V

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300335162	OSRH64425S	8326534	4739626	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300335162	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.50 g
4050300942384	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	173.00 g
4050300347356	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Unverpackt 1	10 mm x 10 mm x 30 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300347363	HALOSTAR 20 W 12 V G4	Versandschachtel 5000	310 mm x 437 mm x 435 mm	58.93 dm ³	7459.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.