

# 4.5mm角タイプ タクトスイッチ

4.5mm Square Type TACT Switch

SKHR Series

高密度実装を推進するスナップインの小形タイプ。  
Compact snap-in type suitable for high density mounting.



当シリーズは内部接続および、構成部品・材料に鉛を含まない製品を取り揃えております。  
This series covers products that do not contain lead in the internal connections, component parts, or materials.

## ■ 特長

- プリント基板での部品実装密度が、大幅に向上。
- 取付方法は、プリント基板へスナップイン方式で直接取付け可能。
- 出力端子の一部がジャンパリードとして使え、回路設計が容易。

## ■ Features

- Permits high density mounting on a PC board.
- Snap-in type, can be mounted directly on PC board.
- Part of output terminals can be used as jumper leads, thus making circuit arrangement easy.

## ■ 用途

- 電子化に対応した各種オーディオ機器、事務機、通信機、計測器、TV、VTRなどの各種操作用

## ■ Applications

- Operating switches in all types of electronic equipment such as audio equipment, office equipment, communications devices, measuring instruments, TV sets, VCRs, etc.

## ■ 製品一覧 Products Line

### ● パーチカルタイプ Vertical Type


製品番号 Products No.	作動力 Operating force	操作方向 Operating direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	最小梱包単位 Minimum packing unit	電即納対応製品 Products for Densokunou
SKHRAAA010	0.98N	Vertical	0.25	50mA 12V DC	5×10 <sup>4</sup> cycles	100mΩ max.	Black	1,000	●
SKHRABA010	1.57N				3×10 <sup>4</sup> cycles		Dark gray		●
SKHRAHA010	2.55N				5×10 <sup>4</sup> cycles		Red		●

## ■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

形状 Style	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ取付面より見る) PC board mounting hole dimensions (Viewed from switch mounting face)
<b>Vertical Type</b> 	

## ■ 回路図 Circuit Diagram

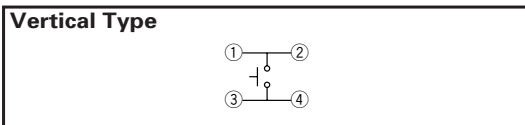

## ■ 注記 Notes

1. 詳細仕様は、P.403をご参照願います。
2. はんだ付条件は、P.404をご参照願います。
3. プリント基板の板厚は、1.6mmをご使用ください。
4. 鉛フリー対応製品の詳細は、お問合せください。
1. For detailed specifications, see P.403.
2. For soldering conditions, see P.404.
3. Using a 1.6mm thick PC board is recommended.
4. For more information about lead-free products, contact ALPS.