



流体专用快速接头 & 防火花接头

流体专用快速接头 防火花接头 铜镀镍快速接头及不锈钢快速接头

F2 页 铜镀镍快速接头



3675-3601 3609-3699 3681 3614

F3 页



3621 3629 3608 3603 3601 3699 3698 3693 3669 3618

F4 页



3606 3616 3602 3639 3604 3636

F4 页



3666 3668 3626 3622

F5 页 不锈钢快速接头



3805-3801 3806 3809-3899 3889 3802 3808 3804 3803 3816 3821 3866

F6 页 不锈钢快速接头, 美制NPT斜螺纹



3805 3809 3808 3803 3821 3889

F7 页 不锈钢快速接头, 英制管及美制NPT斜螺纹



3805 3889 3821 3806 3802 3816 3804

F8 页 防火花接头




6005 6008 6009

F9 页



6001 6099 6069 6018 6098 6006 6002 6004 6016 6039

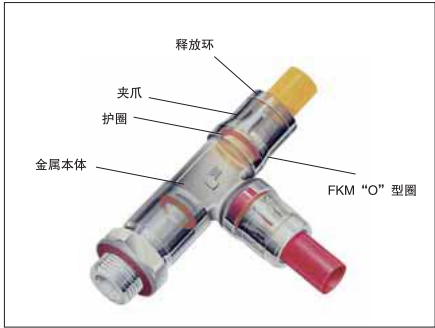

- 可靠性
 - 快速手动插管连接及拆离
 - 全流量
 - 自动密封
- 相容性
 - 可搭配尼龙管，PU管，特氟龙管使用
 - LF3800系列可搭配不锈钢管使用
- 适应性
 - 冷热水循环系统，蒸气，工作母机，车床等
 - LF3800系列适用腐蚀环境
- 食品级
 - LF3600所使用材料，符合FDA食品级标准。

铜镀镍快速接头，LF3600系列

BSPT斜螺纹（PT斜螺纹）及M5螺纹直接头，
BSPT斜螺纹（即PT斜螺纹）及M5螺纹

3675-3601	ØD	C	
4	M5x0.8	3601 04 19	
4	M6x1	3601 04 52	
4	M8x1	3601 04 56	
4	R1/8	3675 04 10	
4	R1/4	3675 04 13	
6	M5x0.8	3601 06 19	
6	R1/8	3675 06 10	
6	R1/4	3675 06 13	
8	R1/8	3675 08 10	
8	R1/4	3675 08 13	
8	R3/8	3675 08 17	
10	R1/4	3675 10 13	
10	R3/8	3675 10 17	
10	R1/2	3675 10 21	
12	R1/4	3675 12 13	
12	R3/8	3675 12 17	
12	R1/2	3675 12 21	
14	R3/8	3675 14 17	
14	R1/2	3675 14 21	

直接头，M5螺纹

3681	ØD	C	
4	M5x0.8	3681 04 19	

流体专用快速接头

LF3600铜镀镍快速接头
LF3800不锈钢快速接头

legris乐可利流体专用快速接头是针对产业使用不同流体提供快速转接方式，使用方法与一般使用快速接头一样容易。用手即可安装，拆卸。

—LF3600快速接头，铜镀镍材质，Viton “O” 型密封圈，可应用在液体及各种气体或低腐蚀工作流体，工作温度可达120℃。

—LF3800快速接头，SS316不锈钢材质，FKM “O” 型密封圈，可应用在腐蚀性流体或环境。

所有本系列产品均不含硅SILICONE

规格

工作流体	所有与接头及搭配管路材质相容的流体，气体
工作压力	0.5 ~ 20 bar，因搭配管路不同而异
工作温度	LF3600: -20℃ ~ +120℃ LF3800: -15℃ ~ +110℃， 因搭配管路不同而异
组成材质:	本体：铜镀镍或AISI SS316 卡簧及垫圈：铜镀镍或不锈钢 “O” 型密封圈：FKM (FPM)

直角接头，BSPT斜螺纹（即PT斜螺纹）及M5螺纹

3609-3699	ØD	C	
4	M5x0.8	3699 04 19	
4	R1/8	3609 04 10	
4	R1/4	3609 04 13	
6	R1/8	3609 06 10	
6	R1/4	3609 06 13	
8	R1/8	3609 08 10	
8	R1/4	3609 08 13	
8	R3/8	3609 08 17	
10	R1/4	3609 10 13	
10	R3/8	3609 10 17	
12	R1/4	3609 12 13	
12	R3/8	3609 12 17	
12	R1/2	3609 12 21	
14	R3/8	3609 14 17	
14	R1/2	3609 14 21	

内螺纹直接头，BSPP直螺纹（即PF直螺纹）及M5螺

3614	ØD	C	
4	M5x0.8	3614 04 19	
4	G1/8	3614 04 10	
4	G1/4	3614 04 13	
6	G1/8	3614 06 10	
6	G1/4	3614 06 13	
8	G1/8	3614 08 10	
8	G1/4	3614 08 13	
10	G3/8	3614 10 17	
12	G3/8	3614 12 17	
12	G1/2	3614 12 21	

铜镀镍快速接头，LF3600系列

带尾管直接头，BSPT斜螺纹（即PT斜螺纹）

3621	ØD	C	
4	R1/8	3621 04 10	
4	R1/4	3621 04 13	
6	R1/8	3621 06 10	
6	R1/4	3621 06 13	
8	R1/8	3621 08 10	
8	R1/4	3621 08 13	
10	R1/4	3621 10 13	
10	R3/8	3621 10 17	
12	R3/8	3621 12 17	
12	R1/2	3621 12 21	
14	R1/2	3621 14 21	

正“T”型接头，BSPT斜螺纹（即PT斜螺纹）

3608	ØD	C	
4	R1/8	3608 04 10	
6	R1/8	3608 06 10	
6	R1/4	3608 06 13	
8	R1/8	3608 08 10	
8	R1/4	3608 08 13	
10	R1/4	3608 10 13	
10	R3/8	3608 10 17	
12	R1/4	3608 12 13	
12	R3/8	3608 12 17	
12	R1/2	3608 12 21	
14	R3/8	3608 14 17	
14	R1/2	3608 14 21	

BSPP直螺纹（PT直螺纹）及M5螺纹快速接头
BSPP直螺纹（即PF直螺纹）及M5螺纹

3601	ØD	C	
4	M5x0.8	3601 04 19	
4	G1/8	3601 04 10	
4	M6x1	3601 04 52	
4	G1/4	3601 04 13	
4	M8x1	3601 04 56	
5	M5x0.8	3601 05 19	
5	G1/8	3601 05 10	
5	G1/4	3601 05 13	
6	M5x0.8	3601 06 19	
6	G1/8	3601 06 10	
6	M10x1	3601 06 60	
6	G1/4	3601 06 13	
8	G1/8	3601 08 10	
8	G1/4	3601 08 13	
8	G3/8	3601 08 17	
10	G1/4	3601 10 13	
10	G3/8	3601 10 17	
10	G1/2	3601 10 21	
12	G1/4	3601 12 13	
12	G3/8	3601 12 17	
12	G1/2	3601 12 21	
14	G3/8	3601 14 17	
14	G1/2	3601 14 21	

正“T”型接头，BSPP直螺纹（即PF斜螺纹）及M5螺纹

3698	ØD	C	
4	M5x0.8	3698 04 19	
4	G1/8	3698 04 10	
6	G1/8	3698 06 10	
6	G1/4	3698 06 13	
8	G	3698 08 10	
8	G1/4	3698 08 13	
10	1/4	3698 10 13	
10	G1/4	3698 10 17	
12	G1/4	3698 12 13	
12	G3/8	3698 12 17	
14	G3/8	3698 14 17	
14	G1/2	3698 14 21	

直“T”型接头，BSPP直螺纹（即PF斜螺纹）及M5螺

3693	ØD	C	
4	M5x0.8	3693 04 19	
4	G1/8	3693 04 10	
4	G1/4	3693 04 13	
6	G1/8	3693 06 10	
6	G1/4	3693 06 13	
8	G1/8	3693 08 10	
8	G1/4	3693 08 13	
8	G3/8	3693 08 17	
10	G1/4	3693 10 13	
10	G3/8	3693 10 17	
12	G1/4	3693 12 13	
12	G3/8	3693 12 17	
12	G1/2	3693 12 21	
14	G3/8	3693 14 17	
14	G1/2	3693 14 21	

- 食品级
- 流体专用

加长型直角接头，BSPT（即PT斜螺纹）

3629	ØD	C	
4	R1/8	3629 04 10	
6	R1/8	3629 06 10	
6	R1/4	3629 06 13	
8	R1/8	3629 08 10	
8	R1/4	3629 08 13	
10	R1/4	3629 10 13	

直“T”型接头，BSPT斜螺纹（即PT斜螺纹）

3603	ØD	C	
4	R1/8	3603 04 10	
6	R1/8	3603 06 10	
6	R1/4	3603 06 13	
8	R1/8	3603 08 10	
8	R1/4	3603 08 13	
10	R1/4	3603 10 13	
10	R3/8	3603 10 17	
12	R1/4	3603 12 13	
12	R3/8	3603 12 17	
12	R1/2	3603 12 21	
14	R3/8	3603 14 17	
14	R1/2	3603 14 21	

直角接头，BSPP直螺纹（即PF直螺纹）及M5螺

3699	ØD	C	
4	M5x0.8	3699 04 19	
4	G1/8	3699 04 10	
4	M6x1	3699 04 52	
4	G1/4	3699 04 13	
4	M8x1	3699 04 56	
6	G1/8	3699 06 10	
6	M10x1	3699 06 60	
6	G1/4	3699 06 13	
8	G1/8	3699 08 10	
8	G1/4	3699 08 13	
8	G3/8	3699 08 17	
10	G1/4	3699 10 13	
10	G3/8	3699 10 17	
12	G1/4	3699 12 13	
12	G3/8	3699 12 17	
12	G1/2	3699 12 21	
14	G1/2	3699 14 21	

加长型直角接头，BSPP（即PF直螺纹）

3669	ØD	C	
4	M5x0.8	3669 04 19	
4	G1/8	3669 04 10	
6	G1/8	3669 06 10	
6	G1/4	3669 06 13	
8	G1/8	3669 08 10	
8	G1/4	3669 08 13	
10	G1/4	3669 10 13	
10	G3/8	3669 10 17	
12	G1/4	3669 12 13	
12	G3/8	3669 12 17	
14	G1/2	3669 14 21	

BSPP（即PF直螺纹）

3618	ØD	C	
4	M5x0.8	3618 04 19	
4	G1/8	3618 04 10	
6	M5x0.8	3618 06 19	
6	G1/8	3618 06 10	
6	G1/4	3618 06 13	
8	G1/8	3618 08 10	
8	G1/4	3618 08 13	
10	G3/8	3618 10 17	

铜镀镍快速接头, LF3600系列

管对管接头

管对管直接头



ØD	
4	3606 04 00
6	3606 06 00
8	3606 08 00
10	3606 10 00
12	3606 12 00
14	3606 14 00

管对管直角接头



ØD	
4	3602 04 00
6	3602 06 00
8	3602 08 00
10	3602 10 00
12	3602 12 00
14	3602 14 00

管对管三通接头



ØD	
4	3604 04 00
6	3604 06 00
8	3604 08 00
10	3604 10 00
12	3604 12 00
14	3604 14 00

带尾管接头

大转小接头



ØD1	ØD2	
4	5	3666 04 05
4	6	3666 04 06
4	8	3666 04 08
4	10	3666 04 10
6	8	3666 06 08
6	10	3666 06 10
8	10	3666 08 10
8	12	3666 08 12
8	14	3666 08 14
10	12	3666 10 12
10	14	3666 10 14
12	14	3666 12 14

堵栓



ØD1	ØD2	
4	6	3626 04 00
6	8	3626 06 00
8	10	3626 08 00
10	12	3626 10 00
12	14	3626 12 00
14	16	3626 14 00

管对管穿板直接头



ØD	
4	3616 04 00
6	3616 06 00
8	3616 08 00
10	3616 10 00
12	3616 12 00
14	3616 14 00

管对管穿板直角接头



ØD	
4	3639 04 00
6	3639 06 00
8	3639 08 00
10	3639 10 00
12	3639 12 00
14	3639 14 00

带内螺纹穿板直接头, BSPP直螺纹 (即PF直螺纹)



ØD1	ØD2	
4	G1/8	3636 04 10
4	G1/4	3636 04 13
6	G1/8	3636 06 10
6	G1/4	3636 06 13
8	G1/8	3636 08 10
8	G1/4	3636 08 13
10	G3/8	3636 10 17
12	G3/8	3636 12 17
12	G1/2	3636 12 21

小转大接头



ØD1	ØD2	
6	4	3668 06 04

带尾管英制互换接头



ØD1	ØD2	ØD3	
4	3.2	5	3622 04 53
4	5	7	3622 04 05
6	5	7	3622 06 05
8	6.3	8.3	3622 08 56
8	8	10	3622 08 08
10	6.3	10	3622 10 56
10	8	8.3	3622 10 08
12	8	10	3622 12 08
12	10	12	3622 12 10
12	12.5	14.5	3622 12 62
14	12.5	14.5	3622 14 62
14	14	16	3622 14 14

- 食品级
- 流体专用

不锈钢SS316快速接头, LF3800系列

直接头, BSPT斜螺纹 (即PT斜螺纹) 及M5螺纹



ØD	C	
4	M5x0.8	3801 04 19
4	M8/1	3801 04 56
4	R1/8	3805 04 10
4	R1/4	3805 04 13
6	R1/8	3805 06 10
6	R1/4	3805 06 13
8	R1/8	3805 08 10
8	R1/4	3805 08 13
8	R3/8	3805 08 17
10	R1/4	3805 10 13
10	R3/8	3805 10 17
12	R1/4	3805 12 13
12	R3/8	3805 12 17
12	R1/2	3805 12 21

直角接头, BSPT斜螺纹 (即PT斜螺纹) 及M5螺纹



ØD	C	
4	M5x0.8	3899 04 19
4	R1/8	3809 04 10
6	R1/8	3809 06 10
6	R1/4	3809 06 13
8	R1/8	3809 08 10
8	R1/4	3809 08 13
10	R1/4	3809 10 13
10	R3/8	3809 10 17

*小图3889, 外形尺寸小

ØD	C	
4	R1/8	3889 04 10
4	R1/4	3889 04 13
6	R1/8	3889 06 10
6	R1/4	3889 06 13
8	R1/8	3889 08 10
8	R1/4	3889 08 13
10	R1/4	3889 10 13
10	R3/8	3889 10 17
12	R1/4	3889 12 13
12	R3/8	3889 12 17
12	R1/2	3889 12 21

正“T”型接头, BSPT斜螺纹 (即PT斜螺纹)



ØD	C	
4	R1/8	3808 04 10
6	R1/8	3808 06 10
6	R1/4	3808 06 13
8	R1/8	3808 08 10
8	R1/4	3808 08 13
10	R1/4	3808 10 13
10	R3/8	3808 10 17

直“T”型接头, BSPT斜螺纹 (即PT斜螺纹)



ØD	C	
4	R1/8	3803 04 10
6	R1/8	3803 06 10
6	R1/4	3803 06 13
8	R1/8	3803 08 10
8	R1/4	3803 08 13
10	R1/4	3803 10 13
10	R3/8	3803 10 17

带尾管直接头, BSPT斜螺纹 (即PT斜螺纹)



ØD	C	
4	R1/8	3821 04 10
6	R1/8	3821 06 10
6	R1/4	3821 06 13
8	R1/8	3821 08 10
8	R1/4	3821 08 13
10	R1/4	3821 10 13
10	R3/8	3821 10 17
12	R1/4	3821 12 13
12	R3/8	3821 12 17
12	R1/2	3821 12 21

管对管直接头



ØD	
4	3806 04 00
6	3806 06 00
8	3806 08 00
10	3806 10 00
12	3806 12 00

管对管直角接头



ØD	
4	3802 04 00
6	3802 06 00
8	3802 08 00
10	3802 10 00
12	3802 12 00

管对管三通接头



ØD	
4	3804 04 00
6	3804 06 00
8	3804 08 00
10	3804 10 00
12	3804 12 00

管对管穿板直接头



ØD	
4	3816 04 00
6	3816 06 00
8	3816 08 00
10	3816 10 00
12	3816 12 00

大转小接头



ØD1	ØD2	
4	6	3866 04 06
4	8	3866 04 08
6	8	3866 06 08
6	10	3866 06 10
8	10	3866 08 10
8	12	3866 08 12
10	12	3866 10 12

*如需LF3600及LF3800系列接头详细尺寸, 请与我们联系。

不锈钢SS316快速接头，LF3800系列

· 流体专用

公制管径，美制NPT斜螺纹接头

直接头，NPT斜螺纹



3805	ØD	C	
	4	1/8	3805 04 11
	6	1/8	3805 06 11
	6	1/4	3805 06 14
	8	1/8	3805 08 11
	8	1/4	3805 08 14
	10	1/4	3805 10 14
	10	3/8	3805 10 18
	12	1/4	3805 12 14
	12	3/8	3805 12 18
	12	1/2	3805 12 22

直角接头，NPT斜螺纹



3809	ØD	C	
	4	1/8	3809 04 11
	6	1/8	3809 06 11
	6	1/4	3809 06 14
	8	1/8	3809 08 11
	8	1/4	3809 08 14
	10	1/4	3809 10 14
	10	3/8	3809 10 18

正“T”型三通接头，NPT斜螺纹



3808	ØD	C	
	4	1/8	3808 04 11
	6	1/8	3808 06 11
	6	1/4	3808 06 14
	8	1/8	3808 08 11
	8	1/4	3808 08 14
	10	1/4	3808 10 14
	10	3/8	3808 10 18

直“T”型三通接头，NPT斜螺纹



3803	ØD	C	
	4	1/8	3803 04 11
	6	1/8	3803 06 11
	6	1/4	3803 06 14
	8	1/8	3803 08 11
	8	1/4	3803 08 14
	10	1/4	3803 10 14
	10	3/8	3803 10 18

带尾管直接头，NPT斜螺纹



3821	ØD	C	
	4	1/8	3821 04 11
	6	1/8	3821 06 11
	6	1/4	3821 06 14
	8	1/8	3821 08 11
	8	1/4	3821 08 14
	10	1/4	3821 10 14
	10	3/8	3821 10 18
	12	1/4	3821 12 14
	12	3/8	3821 12 18
	12	1/2	3821 12 22

小型直角接头，NPT斜螺纹



3889	ØD	C	
	4	1/8	3889 04 11
	6	1/8	3889 06 11
	6	1/4	3889 06 14
	8	1/8	3889 08 11
	8	1/4	3889 08 14
	10	1/4	3889 10 14
	10	3/8	3889 10 18
	12	1/4	3889 12 14
	12	3/8	3889 12 18
	12	1/2	3889 12 22

不锈钢SS316快速接头，LF3800系列

· 流体专用

英制管，美制NPT斜螺纹接头

直接头，英制管，NPT斜螺纹



3805	ØD	C	
	3/16	1/8	3805 55 11
	3/16	1/4	3805 55 14
	1/4	1/8	3805 56 11
	1/4	1/4	3805 56 14
	5/16	1/8	3805 58 11
	5/16	1/4	3805 58 14
	3/8	1/4	3805 60 14
	3/8	3/8	3805 60 18
	1/2	1/4	3805 62 14
	1/2	3/8	3805 62 18
	1/2	1/2	3805 62 22

直角接头，英制管，NPT斜螺纹



3889	ØD	C	
	3/16	1/8	3889 55 11
	3/16	1/4	3889 55 14
	1/4	1/8	3889 56 11
	1/4	1/4	3889 56 14
	5/16	1/8	3889 58 11
	5/16	1/4	3889 58 14
	3/8	1/4	3889 60 14
	3/8	3/8	3889 60 18
	1/2	1/4	3889 62 14
	1/2	3/8	3889 62 18
	1/2	1/2	3889 62 22

带尾管直接头，英制管，NPT斜螺纹



3821	ØD	C	
	3/16	1/8	3821 55 11
	1/4	1/8	3821 56 11
	1/4	1/4	3821 56 14
	5/16	1/8	3821 58 11
	5/16	1/4	3821 58 14
	3/8	1/4	3821 60 14
	3/8	3/8	3821 60 18
	1/2	1/4	3821 62 14
	1/2	3/8	3821 62 18
	1/2	1/2	3821 62 22

= 不锈钢

英制管对管接头

等径管对管直接头



3806	ØD	
	3/16	3806 55 00
	1/4	3806 56 00
	5/16	3806 58 00
	3/8	3806 60 00
	1/2	3806 62 00

等径管对管直角接头



3802	ØD	
	3/16	3802 55 00
	1/4	3802 56 00
	5/16	3802 58 00
	3/8	3802 60 00
	1/2	3802 62 00

等径管对管穿板式接头



3816	ØD	
	3/16	3816 55 00
	1/4	3816 56 00
	5/16	3816 58 00
	3/8	3816 60 00
	1/2	3816 62 00

等径“T”型管对管接头



3804	ØD	
	3/16	3804 55 00
	1/4	3804 56 00
	5/16	3804 58 00
	3/8	3804 60 00
	1/2	3804 62 00

*如需英制尺寸管路请与我们联系

防火花接头



legris乐可利LF6000防火火花接头在应用LF3000快插接头的技术上增加了保护罩的特殊设计，适用于恶劣环境，特别是有火花飞溅的场所。其质量轻，操作简便，无需使用工具，符合UL94VO标准，非常适用于汽车工业流程。

技术参数

适用流体	压缩空气，水，冷却液
工作压力	空缩空气：最大为10 Bar 水及冷却液：最大为6 Bar
真空能力	755mmHg(99% 真空)
工作温度	空缩空气：0° - +60°C 水及冷却水：+3°C ~ +40°C
材 质	本体：尼龙 保护罩：热塑性硫化胶 “O” 型圈：FPM 基座密封：HNBR

“T”型三通接头，BSPT(即PT斜螺纹)



ØD	C	
6	R1/8	6008 06 10
6	R1/4	6008 06 13
8	R1/8	6008 08 10
8	R1/4	6008 08 13
10	R1/4	6008 10 13
10	R3/8	6008 10 17
12	R1/4	6008 12 13
12	R3/8	6008 12 17
12	R1/2	6008 12 21

直接头，BSPT(即PT斜螺纹)



ØD	C	
6	R1/8	6005 06 10
6	R1/4	6005 06 13
8	R1/8	6005 08 10
8	R1/4	6005 08 13
8	R3/8	6005 08 17
10	R1/4	6005 10 13
10	R3/8	6005 10 17
12	R1/4	6005 12 13
12	R3/8	6005 12 17
12	R1/2	6005 12 21

直角接头，BSPT(即PT斜螺纹)



ØD	C	
6	R1/8	6009 06 10
6	R1/4	6009 06 13
8	R1/8	6009 08 10
8	R1/4	6009 08 13
8	R3/8	6009 08 17
10	R1/4	6009 10 13
10	R3/8	6009 10 17
12	R1/4	6009 12 13
12	R3/8	6009 12 17
12	R1/2	6009 12 21

防火花接头

直接头，BSPP(即PF直螺纹) 及M5螺纹



ØD	C	
6	M5x0.8	6001 06 19
6	G1/8	6001 06 10
6	G1/4	6001 06 13
8	G1/8	6001 08 10
8	G1/4	6001 08 13
8	G3/8	6001 08 17
10	G1/4	6001 10 13
10	G3/8	6001 10 17
10	G1/2	6001 10 21
12	G1/4	6001 12 13
12	G3/8	6001 12 17
12	G1/2	6001 12 21

直角接头，BSPP(即PF直螺纹)



ØD	C	
6	G1/8	6099 06 10
6	G1/4	6099 06 13
8	G1/8	6099 08 10
8	G1/4	6099 08 13
8	G3/8	6099 08 17
10	G1/4	6099 10 13
10	G3/8	6099 10 17
12	G1/4	6099 12 13
12	G3/8	6099 12 17
12	G1/2	6099 12 21

加长型直角接头，BSPP(即PF直螺纹)



ØD	C	
6	G1/8	6069 06 10
6	G1/4	6069 06 13
8	G1/8	6069 08 10
8	G1/4	6069 08 13
8	G3/8	6069 08 17
10	G1/4	6069 10 13
10	G3/8	6069 10 17
12	G1/4	6069 12 13
12	G3/8	6069 12 17
12	G1/2	6069 12 21

绞接式接头，BSPP(即PF直螺纹)



ØD	C	
6	G1/8	6018 06 10
6	G1/4	6018 06 13
8	G1/8	6018 08 10
8	G1/4	6018 08 13
8	G3/8	6018 08 17
10	G1/4	6018 10 13
10	G3/8	6018 10 17
12	G3/8	6018 12 17

“T”型三通接头，BSPP(即PF直螺纹)



ØD	C	
6	G1/8	6098 06 10
6	G1/4	6098 06 13
8	G1/8	6098 08 10
8	G1/4	6098 08 13
8	G3/8	6098 08 17
10	G1/4	6098 10 13
10	G3/8	6098 10 17
12	G1/4	6098 12 13
12	G3/8	6098 12 17

等径管对管直通接头



ØD	
6	6006 06 00
8	6006 08 00
10	6006 10 00
12	6006 12 00

等径管对管直角接头



ØD	
6	6002 06 00
8	6002 08 00
10	6002 10 00
12	6002 12 00

等径管对管三通接头



ØD	
6	6004 06 00
8	6004 08 00
10	6004 10 00
12	6004 12 00

等径穿板接头



ØD	
6	6016 06 00
8	6016 08 00
10	6016 10 00
12	6016 12 00

等径直角穿板接头



ØD	
6	6039 06 00
8	6039 08 00
10	6039 10 00
12	6039 12 00

