

HAKEN



DREIECK-CLIP



DC1 ESD



Leitfähiges Material

MAGNET-PINS




R 30 ESD

R 40 ESD

Q 40 ESD

D 40 ESD

ALU-SCHIENEN (ableitend)

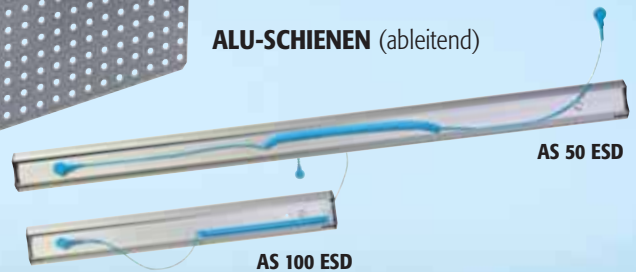

AS 50 ESD

AS 100 ESD



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-16-6-10
Außenmaße	240 x 210 x 82
Innenmaße	208 x 178 x 79
Farbe	●



Leitfähiges Material

Art.-No.	A 4-18-6-10
Außenmaße	160 x 210 x 82
Innenmaße	126 x 178 x 79
Farbe	●



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-2-6-10
Grundfläche	190 x 120
Innenhöhe	50 mm
Farbe	●



PLATTEN

**A4-16 PLATTE1-6-10
A4-18 PLATTE1-6-10**

WEITERE LEITFÄHIGE SCHALEN



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-1-6-10
Grundfläche	175 x 100
oberer Rand	250 x 125
Innenhöhe	34 mm
Farbe	●



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-3-6-10
Grundfläche	210 x 150
oberer Rand	260 x 200
Innenhöhe	40 mm
Farbe	●



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-4 N-6-10
Außenmaße	260 x 165
Höhe außen	45 mm
Farbe	●



Leitfähiges Material

Art.-Nr.	A 4-70-6-10
Außenmaße	260 x 165
Höhe außen	70 mm
Farbe	●