


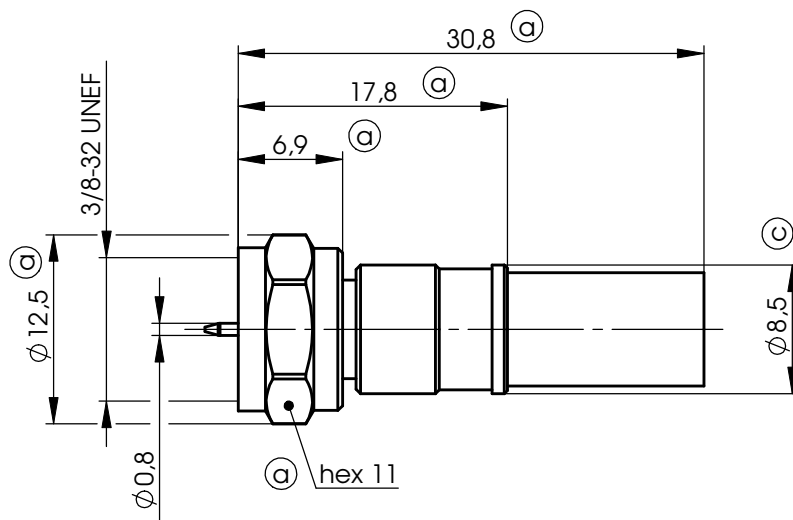

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
nut
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Überwurfmutter
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflusdämpfung

Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 2 (RG-59B/U):
0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
8241 BELDEN, KX 6A, RG-59B/U,
VK95 0.6/3.7 Percon

IEC 61169-24 (b)
A4331
crimp
crimp
>1000
0.46-0.69 Nm

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
(a) diecast / Zn-Druckguss
copper / Kupfer
PTFE

Finish / Oberfläche

NiP-Au
CuSnZn3
Cu8Ni3
CuSnZn3 (b)

75 Ω
0-3 GHz
up to / bis zu 3GHz > 30dB

750 V_{eff} / 50 Hz
≥ 1000 MΩ
≤ 5.0 mΩ
≤ 2.5 mΩ

-55°C / +155°C
2002/95/EC

				2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	05.06.	KL			
				gepr./ appr.	06.06.08	JA			
				Norm/ stand.					
c b a	21794	20.04.10	KL	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title F Straight Plug HDTV F-Kabelstecker HDTV				 Telegärtner
	21527	25.01.10	KL	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01600A0009			
	20755	31.03.09	KL	Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	
									Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1