

300系列 - 标准品及开口安全型

ARO 210 标准品

比利时, 荷兰, 卢森堡三国, 北美洲, 瑞士

- 全自动操作
- 功能强大并持久耐用
- 流量高

300系列接头提供高流量, 而且仅要求低的接触力, 保证了工作环境的安全。接头以及公接头零件上的外螺纹预涂螺纹密封剂。

300系列开口安全型产品拆卸分两步, 先让母接头卸压, 这就将部件突然分离的危险性降至最低, 不对操作者存在潜在的伤害。开口安全型产品遵循ISO国际标准 4414和EN 983。

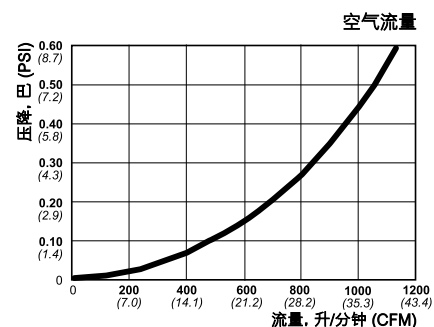


15

标准品

技术资料

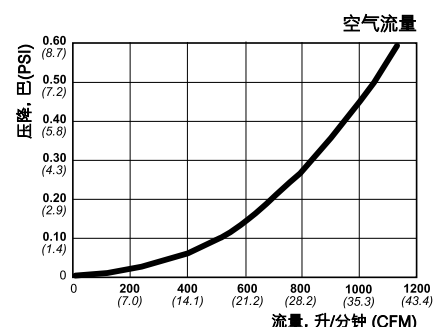
有效通径	5.5 毫米 (7/32")
流量	1050 升/分钟 (37.1 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	70.7 N
可替换	Rectus 14/22, Prevost ASI06, Hansen 210, Orion 44150/44515



 
开口安全型

技术资料

有效通径	5.5 毫米 (7/32")
流量	975 升/分钟 (34.4 CFM)
最大工作压力	12 巴 (174 PSI)
最小爆破压力	48 巴 (696 PSI)
温度范围	-20° C 至 +80° C (-4° F 至 +176° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
连接力	59.8 N
可替换	Rectus 14/22, Prevost ASI06, Hansen 210, Orion 44150/44515

 
 
 
 


 
 
 
 
 
在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。



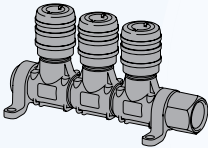
300系列 - 标准品及开口安全型

 
 
ARO 210 标准品

母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 300 1002	6.3 mm (1/4")
	10 300 1003	8 mm (5/16")
	10 300 1004	10 mm (3/8")
	10 300 1152	R 1/4"
	10 300 1154	R 3/8"
	10 300 1155	R 1/2"
	10 300 1452	NPT 1/4"
	10 300 1202	G 1/4"
	10 300 1204	G 3/8"
	10 300 1402	NPT 1/4"
	10 300 1060	6.5 x 10 mm
	10 300 1062	8 x 12 mm

开口安全型接头	零配件编号	连接尺寸
	10 300 3002	6.3 mm (1/4")
	10 300 3003	8 mm (5/16")
	10 300 3004	10 mm (3/8")
	10 300 3005	13 mm (1/2")
	10 300 3152	R 1/4"
	10 300 3154	R 3/8"
	10 300 3155	R 1/2"
	10 300 3452	NPT 1/4"
	10 300 3454	NPT 3/8"
	10 300 3455	NPT 1/2"
	10 300 3202	G 1/4"
	10 300 3204	G 3/8"
	10 300 3205	G 1/2"
	10 300 3402	NPT 1/4"
	10 300 3404	NPT 3/8"
	10 300 3405	NPT 1/2"
	10 300 3060	6.5 x 10 mm
	10 300 3062	8 x 12 mm
	10 300 3063	9.5 x 13.5 mm
	10 300 3066	11 x 16 mm
	10 300 3080	6.5 x 10 mm
	10 300 3082	8 x 12 mm

多链接型 (见第30页)	零配件编号	连接尺寸
2个出口的模块, 开口安全型	19 902 9962	G 1/2"
3个出口的模块, 开口安全型	19 902 9963	G 1/2"



公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 300 5002	6.3 mm (1/4")
	10 300 5003	8 mm (5/16")
	10 300 5004	10 mm (3/8")
	10 300 5151	R 1/8"
	10 300 5152	R 1/4"
	10 300 5154	R 3/8"
	10 300 5155	R 1/2"
	10 300 5451	NPT 1/8"
	10 300 5452	NPT 1/4"
	10 300 5454	NPT 3/8"
	10 300 5201	G 1/8"
	10 300 5202	G 1/4"
	10 300 5204	G 3/8"
	10 300 5401	NPT 1/8"
	10 300 5402	NPT 1/4"
	10 300 5404	NPT 3/8"
	10 300 5058	5 x 8 mm
	10 300 5060	6.5 x 10 mm
	10 300 5062	8 x 12 mm
	10 300 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 300 5066	11 x 16 mm

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 300 8003	8 mm (5/16")
	10 300 8004	10 mm (3/8")
	10 300 8060	6 x 10 mm
	10 300 8062	8 x 12 mm

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。