


R17-x-4-M12

Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder

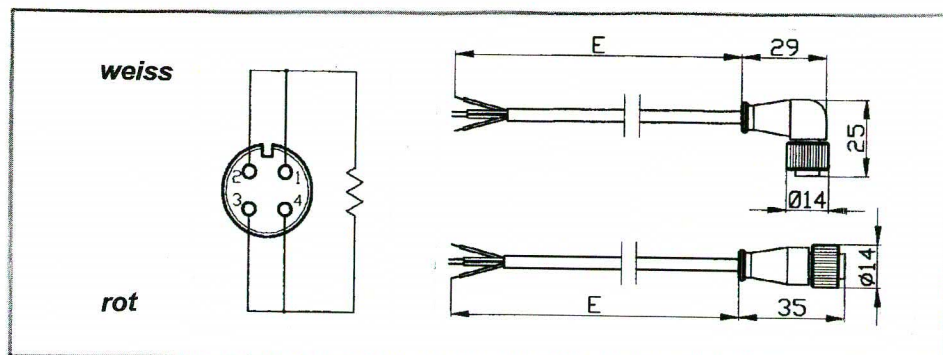

Technische Daten

mit geradem oder Winkel-Anschluss

Kabeldaten

verseilte Kupferdrähte 4x0,20 mm² mit Einzelleitung und Silikonisolierung, Farbkennzeichnung nach IEC 751

Anschluss

4-Stift-M12-Steckverbinder Nylon-vergossen (nach DIN VDE 0627), Schutzart IP67

Temperatureinsatzbereich

Max. 90°C am Stecker,
max. 180°C an der Leitung.

Bestell-Code:

R17--4-M12-

Standard-Ausführung

Gerader Stecker G

Winkelstecker W

Länge

1.500 mm 1.500

3.000 mm 3.000

5.000 mm 5.000

