



C 16-3

Gehäusegröße 2 Kabelstecker

Shell size 2 Male cable connectors

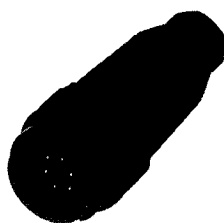

I

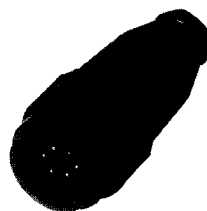

H




K

Beschreibung Description	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Kontakte ²⁾ Contacts ²⁾	Bestellnummer/Part No. Kabeldurchmesser ³⁾ /Cable outlet ³⁾		
				PG 13,5	PG 16	PG 21
Kabelstecker, Bauform I, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Male cable connector, style I, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	—	C016 20I005 103 2	C016 20I005 104 2	C016 20I005 105 2
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10I012 003 2	C016 10I012 004 2	C016 10I012 005 2
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	C016 10I014 003 2	C016 10I014 004 2	C016 10I014 005 2
		19 + PE	.N 01 015 000...	C016 10I019 003 2	C016 10I019 004 2	C016 10I019 005 2
Kabelstecker, Bauform H, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Male cable connector, style I, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	—	C016 20H005 103 2	C016 20H005 104 2	—
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	C016 10H012 003 2	C016 10H012 004 2	—
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 000...	C016 10H014 003 2	C016 10H014 004 2	C016 10H014 005 2
		19 + PE	.N 01 015 00...	C016 10H019 003 2	C016 10H019 004 2	—
Kabelstecker, Bauform K, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Male cable connector, style K, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	—	—	C016 20K005 104 2	—
		12 + PE	9 x .N 01 016 00... 4 x .N 01 025 00...	—	C016 10K012 004 2	—
		14 + PE	4 x .N 01 015 00... 11 x .N 01 016 00...	—	C016 10K014 004 2	—
		19 + PE	.N 01 015 00...	—	C016 10K019 004 2	—


C 16-3

Gehäusegröße 2 Gerätedose

 Shell size 2 Female receptacle



G

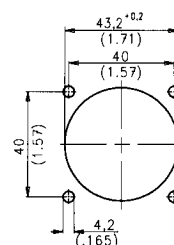

Montageausschnitt / Panel cutout

Bezeichnung Identification	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Kontakte ²⁾ Contacts ²⁾	Bestellnummer Part No.
Gerätedose, Bauform G, 5 + PE Schraubanschluß, 12 + PE-, 14 + PE- und 19 + PE-Ausführung ohne Kontakte ¹⁾ Female receptacle, style G, 5 + PE screw termination, 12 + PE-, 14 + PE and 19 + PE-version without contacts ¹⁾		5 + PE	—	C016 20G005 100 2
		12 + PE	9 x .N 02 016 00... 4 x .N 02 025 00...	C016 10G012 000 2
		14 + PE	4 x .N 02 015 00... 11 x .N 02 016 00...	C016 10G014 000 2
		19 + PE	.N 02 015 00...	C016 10G019 000 2

¹⁾ Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Seite 30/31. / Please order crimp contacts separately, see page 30/31.

²⁾ Bestellnummernsystem für Crimpkontakte, siehe Seite 32 / Part No system for crimp contacts, see page 32.

³⁾ Kabelausgang in mm, siehe Seite 32.
Cable outlet in mm, see page 32.