

VERTEILER

KST	BEZE
-----	------

0240 MF4

0300	NF2
------	-----

0400	MOM
------	-----

0710	QS
------	----

0110	AV
------	----

0312	MF3
------	-----

0340	WML
------	-----

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

0990	EK
------	----

0991	EK
------	----

TYP: CS30L-WCE 2210
CODE-NR.: 0191 07000

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Batchet release

Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator

Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: türkisgrün (RAL 6016)
Ergonomic soft grips, colour: green (RAL 6016)

Voll recyclefähig
Fully recyclable.

Anwendungsbereich: YS-2216 , YS-1614 , YS-1210
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Crimphöhe Crimp height	Crimpbreite Crimp width
---	---------------------------	----------------------------

AWG 12-10

Länge ca. 270mm
Length approx. 270mm

Gewicht ca. 760 g
Weight approx. 760 g



WCE-2210

Made in Germany

Pat. Pend.


122 0001

0191M07000

14.04.2000 BÖCKLER

BEDIENUNGSHINWEIS OPERATING INSTRUCTIONS

PROFESSIONAL CRIMPWERKZEUG
PROFESSIONAL CRIMPING TOOL
TYP: CS30L-WCE 2210

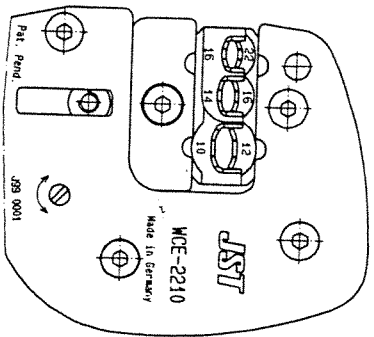

Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch verwenden!
Use tool only for designed purpose!

- 1.) Handzange bis Anschlag öffnen
Open pliers until stop
- 2.) Positionierer wechseln,
passend für Verbinder-typ
Use appropriate locator for the
respective terminal-version
- 3.) Verbinder an Anschlagfläche
anlegen
Insert terminal until it hits the stop
- 4.) Zange vorschließen
Pre-close the pliers
- 5.) Leiter in Verbinder einlegen
Insert wire into terminal
- 6.) Zange schließen, bis Zwangssperre
Zange zum Öffnen freigeht.
Close the pliers until
automatic ratchet release
- 7.) Leiter mit Verbinder aus
Gesenk entnehmen
Remove wire with terminal

