


## 插销型螺钉端子 KST 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

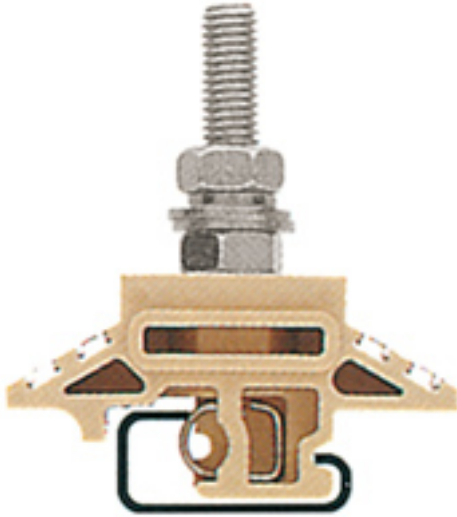

为满足产品的不同要求，应使用为产品用途量身定制的不同绝缘材料。魏德米勒使用的所有绝缘材料都不含有害物质。我们确保所有材料中都不含镉。它不包含重金属基色素，不会生成二恶英或呋喃。

### 订货数据

类型	KST 8
订货号	<a href="#">9501320000</a>
版本	插销型螺钉端子, 直通型接线端子, 额定横截面: 35 mm <sup>2</sup> , 螺钉联接, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190456986
最小包装数	25 个
状态文本	本文件在以后将不再提供。

## 插销型螺钉端子 KST 8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 技术数据

#### 尺寸及重量

宽度	24 mm	高度	60 mm
最低安装高度	72 mm	深	67.5 mm
重量	76.8 g	净重	51.8 g

#### 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

#### 其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	压接的
开放端	打开的	相同端子的数量	1
类型	单螺柱连接端子	防爆版	不

#### 可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	连接方向	水平进线
联接点数量	1	最小拧紧力矩	6 Nm
最大拧紧力矩	12 Nm		

#### 额定数据

额定横截面	35 mm <sup>2</sup>	额定电压	1,000 V
额定浪涌电压	8 kV	额定电流	125 A
最大电流	125 A	污染等级	3

#### 额定数据 (CSA)

CSA 认证号	12400-257	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	130 A	导线最大压接面积(CSA)	2 AWG

#### 额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693	电压大小 C (UR)	600 V
电流 大小 C (UR)	115 A	最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	2 AWG
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG	最大导线尺寸 现场接线 (UR)	2 AWG

#### 材料参数

材料	聚酰胺	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

#### 系统特征值

产品系列	插销型螺钉端子	联接类型	螺钉联接
连接方向	水平进线	层数	1
联接点数量	1	每层压接点数	1
层, 内部桥接	无	安装导轨	TS 32
必须的端板	无		

**数据页****插销型螺钉端子  
KST 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据****分类**

ETIM 3.0	EC000897	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-20	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20		

**认证**

认证



ROHS

一致