


Anschlußmaße nach IEC 169-8 / dimensions according to IEC 169-8

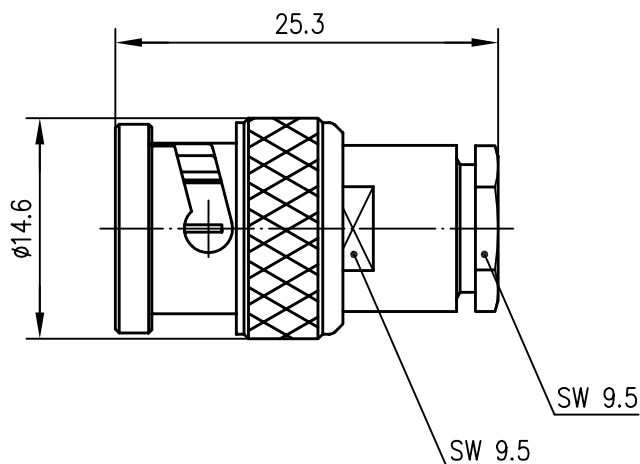

Innenleiter / inner conductor	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au0.8
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Andere Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Isolierung / insulator	PTFE	
Dichtung / gasket	NBR	
Kabel / cable	RG-59B/U	
	0.6/3.7	
Montage / assembly	A01	
Wellenwiderstand / impedance	75 Ohm	

				95	Tag	Name	Werkstoff	
				Gez.	31.05.	UE		
				Gepr.	07.06.95	BM		
				Norm			Oberfläche	
				Maßstab	Benennung			
				2:1	BNC–Kabelstecker BNC–Straight–Plug			 Telegärtner
				Maße ohne Toleranz– ang. nach	Unterl.– Art	Zeichn.– Nr.	J01002A0609	
Änd.– Zust.	Änderungs– Mitteilung			Tag	Name	Ersatz für		